




## Leitz IQ OptiMax Home Office 225 Mikroschnitt Aktenvernichter Sicherheitsstufe P-5 15L - Weiß

Der Leitz IQ OptiMax Aktenvernichter für das Heimbüro ist eine innovative, elegante Lösung für die Aktenvernichtung, die außergewöhnliche Dokumentensicherheit bietet und für Ruhe sorgt. Dieser hochsichere DIN P-5 Aktenvernichter zerkleinert mühelos bis zu 6 A4-Blätter auf einmal in mikroschnittene Stücke und ist damit ein idealer kleiner Aktenvernichter für den privaten Gebrauch und das Büro zu Hause. Mit der einzigartigen Behälterrotationstechnologie(BRT) maximiert der Leitz Aktenvernichter die Behälterkapazität um +45%\*. Der drehbare Auffangbehälter sorgt für eine flache, gleichmäßige Verteilung des Papiers, verhindert Papierstaus und ermöglicht es, zusätzlich 70 A4-Blätter zu zerkleinern, bevor er geleert werden muss. Bei BRT muss der Behälter nicht herausgenommen oder geschüttelt werden - die Anzeige "Behälter voll" wird erst bei 100 % Kapazität aktiviert. Der 15-Liter-Behälter fasst bis zu 225 A4-Blätter und wird während des Betriebs von einem eleganten blauen Licht beleuchtet, um das Zerkleinern zu erleichtern. Ein intuitives LED-Display zeigt deutlich an, wenn der Behälter voll ist, die Tür offen, überhitzt oder überlastet ist, und sorgt so für einen reibungslosen und problemlosen Betrieb. Der Leitz IQ OptiMax 225 Büro-Aktenvernichter wurde für den Heimarbeitsplatz entwickelt und ist besonders geräuscharm, um Störungen zu minimieren, was ihn perfekt für Gemeinschaftsräume macht. Sein schlankes, kompaktes Design fügt sich mühelos in jeden Raum ein und passt auch in kleinere Räume, ohne an Leistung einzubüßen. Mit einer Dauerlaufzeit von 20 Minuten bietet dieser Aktenvernichter eine zuverlässige und sichere Vernichtung von Dokumenten für die tägliche Entsorgung. Farbe: Weiß

\*Leitz IQ OptiMax 225 getestet mit und ohne Behälterrotationstechnologie.

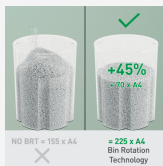

## Merkmale

- Zerkleinert bis zu 6 Blatt A4-Papier (80 g/m<sup>2</sup>) in nur 6 Sekunden in hochsichere P5-Mikropartikel.
- Die einzigartige Behälterrotationstechnologie (BRT) maximiert das Fassungsvermögen des Behälters um 45 %\* und reduziert die Unordnung beim Entleeren erheblich.  
\*Leitz IQ OptiMax 225 getestet mit und ohne Behälterrotationstechnologie.
- Der großzügige 15-Liter-Behälter fasst bis zu 225 A4-Blätter, bevor er geleert werden muss; +45 % mehr Kapazität im Vergleich zu einem Behälter ohne BRT (+70 A4-Blätter).
- Intuitive LED-Anzeige mit Warnhinweisen für vollen Behälter, offene Tür, Überhitzung und Überlastung.
- Ultraleiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz Ölblättern 80070000)
- Zerkleinert mühelos Heft- und Büroklammern, ohne dass diese vorher entfernt werden müssen.
- Kontinuierliche Laufzeit von 20 Minuten, perfekt für den anspruchsvollen privaten Gebrauch und kleine Büros.
- Die Anti-Papierstau-Technologie sorgt dafür, dass der Aktenvernichter automatisch stoppt und das Papier zurückfährt, wenn zu viel Papier eingelegt wurde.
- Das platzsparende runde Design passt gut in Ecken und enge Räume und maximiert Ihren Arbeitsbereich.
- Mit den vier hochwertigen Lenkrollen lässt er sich leicht an verschiedene Orte bewegen.
- 2+1 Jahre Garantie - registrieren Sie sich für ein Jahr Garantie extra

## Spezifikationen

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                              | 83580000                                                                                |
| Farbe                                 | Weiß                                                                                    |
| Abmessungen (B x H x T)               | 332 x 573 x 314 mm                                                                      |
| Schnittart                            | Mikroschnitt                                                                            |
| Max. Eingabebreite (mm)               | 223                                                                                     |
| Laufzeit (min)                        | 20                                                                                      |
| Abkühlzeit (min)                      | 60                                                                                      |
| Schnittbreite mm                      | 2x15                                                                                    |
| Sicherheitsstufe                      | P-5                                                                                     |
| Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> ) | 6                                                                                       |
| Behältervolumen (l)                   | 15                                                                                      |
| Schnittgut                            | Heftklammern und Büroklammern                                                           |
| Geräuschpegel (dBA)                   | 58                                                                                      |
| Garantie (Jahre)                      | 2 + 1 Jahr                                                                              |
| Merkmale Aktenvernichter Behälter     | Behälter-Fenster, Hintergrundbeleuchtung, Drehbar, Behälter-Rotations-Technologie (BRT) |
| Merkmale des Aktenvernichters         | Räder, Staufreie Technologie, Berührungssteuerung                                       |
| Gewicht                               | 9000 g                                                                                  |
| Palettenmenge                         | 8                                                                                       |
| EAN-Code                              | 4002432142415                                                                           |