

 


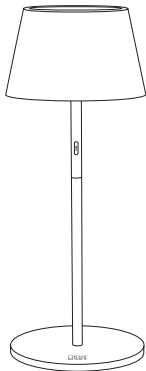


7824

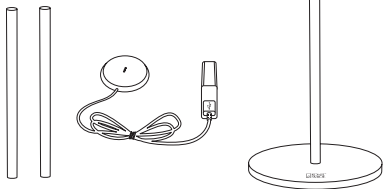


1.



 OPTION 1.




OPTION 2.

 


OPTION 3.


2. OPTION 1.

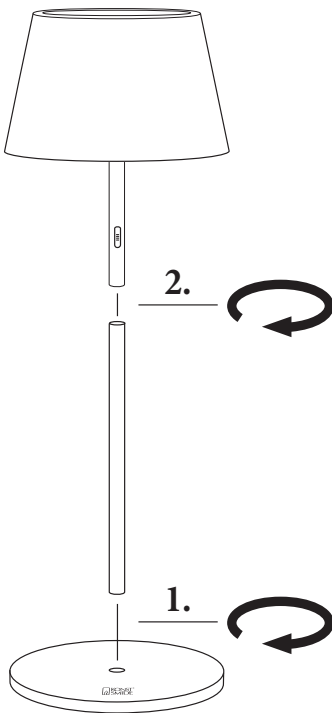

OPTION 2.

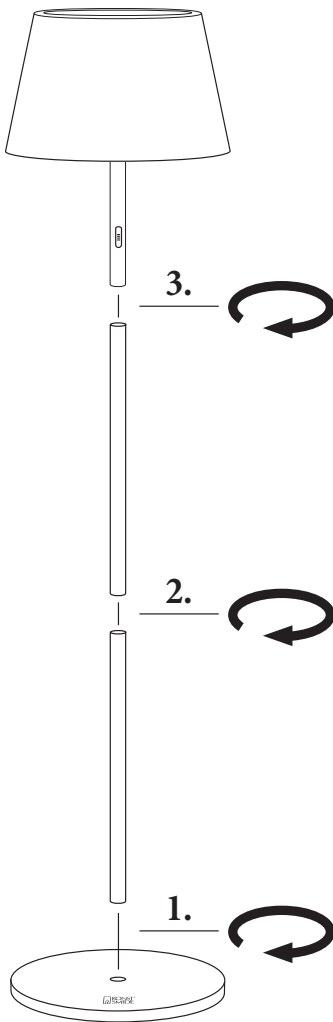

OPTION 3.

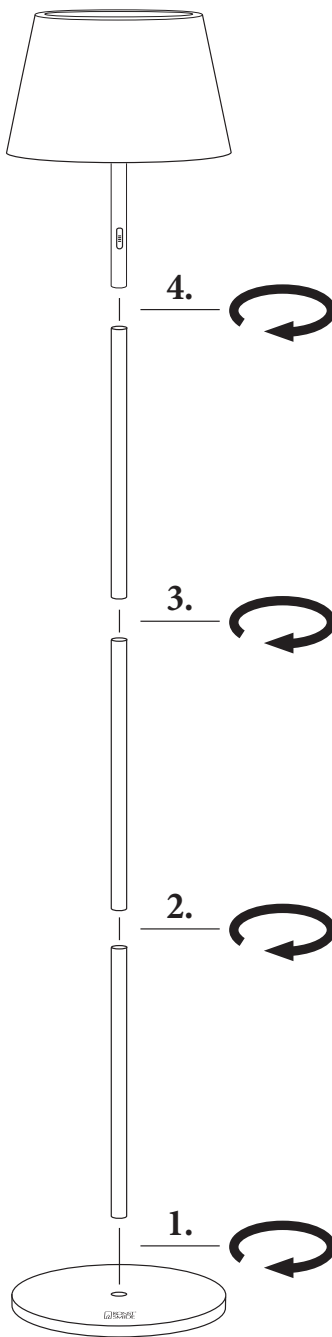

3.

• ON/OFF

• DIMMER

• BATTERY INDICATOR

• RGB COLOURS

• COLOUR TEMPERATURE

4.

CHARGING < 7,5 h

5.

ON/OFF

6.

Lights ON and touch > 1 s

RED

ORANGE

YELLOW

GREEN

BLUE

INDIGO

VIOLET

7.

• SWITCH WHITE COLOUR TEMPERATURE OR RGB COLOUR:

Lights ON and press > 4 s

Change white colour temperature/RGB colour < 1 s

2700K

3000K

4000K

8.

DIMMER: 5-100%

Lights ON and touch > 1 s

5%

50%

100%

7824_EE_mounting instr_4.indd 2

2023-07-03 10:58



SE - OBS!

1. Utsätt ej batterierna för öppen låga pga explosionsrisk.
2. Utsätt ej armaturen för öppen låga eller stark värme pga batteriernas explosionsrisk.
3. Ladda armaturen 30 minuter före användning. Kan laddas med USB-kabeln som ingår, tillsammans med en adapter: DC 5V, max 3A.
4. Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar, när den nått slutet av sin livslängd ska hela produkten ersättas.

☰ DIMMER:

1. Tryck lätt ☰-knappen för att tända/släcka.
2. Tryck ner ☰-knappen och håll för att dimra ner.
3. Tryck ner ☰-knappen och håll för att dimra upp.

◎ VAL AV VITLJUS ELLER RGB LÄGE:

1. Tänd lampan med ☰-knappen. Håll sedan ner ◎-knappen tills armaturen skiftar till vit- eller RGB-läge.
2. Färgbyte genom att trycka lätt på ◎-knappen.

DE - ACHTUNG!

1. Den Akku nicht ins Feuer legen - Explosionsgefahr!
2. Bitte setzen Sie die Leuchte keinem Feuer oder starker Hitze aus, da der Akku explodieren kann.
3. Bitte vor dem Leuchtbeginn die Leuchte 30 Minuten aufladen. Aufladbar mit dem vorgesehenem USB; zum Adapter DC 5V, Max 3A.
4. Das Leuchtmittel in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht wurde, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

☰ DIMMER:

1. ☰-Knopf drücken um an-/auszuschalten.
2. ☰-Knopf gedrückt halten um Helligkeit runter zu dimmen.
3. ☰-Knopf gedrückt halten um aufzuhellen.

◎ WECHSELN SIE ZWISCHEN DEM WEIß- ODER RGB-MODUS:

1. Drücken Sie den ☰-Knopf, um das Licht einzuschalten. ◎-Knopf drücken und halten bis das Licht entweder in den Weiß- oder RGB-Modus wechselt.
2. ◎-Knopf erneut drücken um Farbe zu ändern.

GB - NOTE!

1. Do not put the battery in the fire - it may explode.
2. Do not expose the light to fire or intense heat as the battery may explode.
3. Please charge the lamp 30 minutes before illuminating it. Charge with USB provided, to the adapter: DC 5V, Max 3A.
4. The light source in this product is not replaceable, when it reaches its end of life time the whole product shall be replaced.

☰ DIMMER:

1. Touch ☰-button to light on/light off.
2. Press ☰-button and hold to dim down.
3. Press ☰-button and hold to brighten.

◎ SWITCH BETWEEN WHITE OR RGB MODE:

1. Press ☰-button to turn on the light. Press ◎-button and hold until the light either switch into White mode or RGB mode.
2. Change by touching ◎-button.

FR - REMARQUE!

1. Ne pas mettre la batterie dans le feu - elle peut exploser.
2. Ne pas exposer la lampe au feu ou à la chaleur intense, la batterie peut exploser.
3. S'il vous plaît charger la lampe 30 minutes avant l'allumage. Rechargeable par le câble USB prévu, sur un adaptateur: DC 5V, Max 1A.
4. La source lumineuse dans ce produit ne peut pas être remplacée. Lorsqu'elle atteint sa fin de vie, tout le produit doit être remplacé.

☰ VARIATEUR:

1. Appuyez sur la touche ☰ pour allumer/éteindre.
2. Appuyez sans relâcher sur la touche ☰ pour diminuer la luminosité.
3. Appuyez sans relâcher sur la touche ☰ pour éclairer.

◎ PASSER DE MODE BLANC À RGB ET VICE VERSA:

1. Appuyez le bouton ☰ pour allumer la lumière. Appuyez et maintenez le bouton ◎ enfoncé jusqu'à ce que la lumière change en mode blanc ou RGB.
2. Changez en touchant la touche ◎.

FI - HUOM!

1. Älä altista paristoa tulelle - se saattaa räjähtää.
2. Älä altista valaisinta tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
3. Ennen valaisimen sytyttämistä, lataa sitä 30 min. mukana tulevalla USB liitosjohdolla, ja adapterilla DC 5V max 3A.
4. Tämä tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, kun sen käyttöikä tulee täyteen on koko tuote vaihdettava.

☰ HIMMENNIN:

1. Kosketuskytkin ☰ päälle/pois.
2. Painokytkin ☰-Pidä painettuna valotehon vähentämiseksi.
3. Painokytkin ☰-Pidä painettuna valotehon lisäämiseksi.

◎ SIIRRY VALKOISEN JA RGB TILAN VÄLILLÄ:

1. Paina ☰-kytkintä sytyttääksesi valon. Paina ◎-kytkintä ja pidä painettuna vaihtaaksesi valkoisen ja RGB tilan välillä.
2. Vaihda sävyä ◎-kytkintä.





7824



NL - LET OP!

1. Gooi de batterij niet in open vuur - deze kan exploderen.
2. Lamp niet blootstellen aan open vuur of intense hitte omdat de batterij kan exploderen.
3. Laad de lamp 30 minuten op voordat deze wordt ingeschakeld. Laad op met meegeleverde USB via de adapter: DC 5V, max 3A.
4. De lichtbron in dit produkt is niet vervangbaar, wanneer einde levensduur is bereikt dient het produkt in zijn geheel te worden vervangen.

☰ DIMMER:

1. Toucheer ☰-knop voor licht aan/licht uit.
2. Druk ☰-knop en houd ingedrukt om terug te dimmen.
3. Druk ☰-knop en houd ingedrukt voor meer licht.

◎ SCHAKELEN TUSSEN WIT OF RGB STAND:

1. Druk ☰-knop op licht aan te zetten. Druk ◎-knop in en houd ingedrukt tot het licht ofwel in de warmwit ofwel in de RGB stand.
2. Verander kleur door toucheren ◎-knop.

DK - OBS!

1. Læg ikke batteriet i ild - det kan eksplodere.
2. Udsæt ikke produktet for åben ild eller stærk varme pga batteriernes eksplosionsfare.
3. Oplad produktet 30 minutter før anvendelse. Kan opladdes med USB-kablet som medfølger, sammen med en adapter: DC 5V, max 3A.
4. Lyskilden i dette produkt er ikke udskiftelig, når lyskilden er udtjent skal hele produktet udskiftes.

☰ DIMMER:

1. Tryk let ☰-knappen for at tænde/slukke.
2. Tryk, og hold ☰-knappen for at dimme ned.
3. Tryk, og hold ☰-knappen for at dimme op.

◎ SKIFT MELLEM HVID TILSTAND ELLER RGB-TILSTAND:

1. Tryk på ☰-knappen for at tænde for lyset. Tryk og hold på ◎-knappen indtil lyset enten skifter til hvid tilstand eller RGB-tilstand.
2. Farveskifte ved at trykke let på ◎-knappen.

NO - OBS!

1. Ikke utsett batteriet for åpen ild - det kan eksplodere.
2. Ikke utsett lyset for åpen ild eller sterk varme da batteriet kan eksplodere.
3. Lad lampen 30 minutter før den tennes. Lad med USB som følger med sammen med adapteren: DC 5V, maks. 3A.
4. Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbar. Når den når slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.

☰ DIMMER:

1. Berør ☰-knapp for å slå lys på/av.
2. Trykk på -og hold ☰-knapp for å dimme ned.
3. Trykk på -og hold ☰-knapp for å gjøre lysere.

◎ BYTT MELLOM HVIT ELLER RGB-MODUS:

1. Trykk på ☰-knappen for å slå på lyset. Trykk på ◎-knappen og hold inne til lyset enten byttes til hvit modus eller RGB-modus.
2. Endre ved å berøre ◎-knapp.

PL - UWAGA!

1. Nie wrzucać baterii do ognia - może eksplodować.
2. Nie narażać lampy na działanie ognia lub źródeł ciepła, gdyż bateria może eksplodować.
3. Lampę należy ładować przez 30 minut przed zaświeceniem: Ładować przez port USB ładowarką DC 5V maks. 3A.
4. Źródło światła w tym produkcie nie jest wymienne. Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.

☰ ŚCIEMNIACZ:

1. Dotknąć przycisku ☰, aby włączyć/wyłączyć światło.
2. Nacisnąć przycisk i przytrzymać ☰, aby przyciemnić światło.
3. Nacisnąć przycisk i przytrzymać ☰, aby rozjaśnić światło.

◎ PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBEM BIAŁYM I RGB:

1. Nacisnąć przycisk-☰, aby włączyć światło. Nacisnąć przycisk-◎ i przytrzymać, aż światło przełączy się w tryb biały lub RGB.
2. Kolory można zmieniać przez naciśnięcie przycisku ◎.

ES - NOTA!

1. No ponga la batería en el fuego - puede explotar.
2. No exponga la lámpara al fuego o calor intenso porque la batería puede explotar.
3. Por favor, cargue la lámpara 30 minutos antes de iluminar con. USB añadido, para el adaptador: DC 5V, Max 3A.
4. El cuerpo luminoso de este producto no es reemplazable, cuando se termine el tiempo de duracion el producto completo tiene que ser reemplazado.

☰ REGULADOR DE INTENSIDAD:

1. Toque el botón ☰ para encender y apagar la luz.
2. Mantenga pulsado el botón ☰ para bajar la intensidad de la luz.
3. Mantenga pulsado el botón ☰ para subir la intensidad de la luz.

◎ INTERRUPTOR PARA MODO BLANCO O RGB:

1. Pulse el botón ☰ para encender la luz. Mantenga pulsado el botón ◎ hasta que la luz cambie a modo Blanco o modo RGB.
2. Cambie al tocar el botón ◎.



Konstsmide AB, Strömgatan 7, 335 30 Gnosjö, Sweden



IT - ATTENZIONE!

1. Non mettere le batterie nel fuoco - potrebbero esplodere.
2. Non esporre a fuoco o calore intenso in quanto le batterie potrebbero esplodere.
3. Caricare la lampada 30 minuti prima dell'accensione.
Caricare con il cavo USB fornito, tramite adattatore:
DC 5V, Max 3A.
4. La spina inglese dovresti affiliato dentro. La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.

☰ DIMMER:

1. Toccare tasto on/off ☰ per accendere/spegnere.
2. Premere e tenere premuto ☰ per diminuire l'intensità.
3. Premere e tenere premuto ☰ per aumentare l'intensità.

⦿ PASSARE DALLA MODALITÀ BIANCA A QUELLA RGB:

1. Premere il pulsante ☰ per accendere la luce. Premere il pulsante ⦿ e tenerlo premuto finché la luce non passa in modalità Bianca o RGB.
2. Cambiare colore toccando il tasto ⦿.

CZ - POZOR!

1. Baterii nevhazujte do ohně - mohly by vybuchnout.
2. Nevystavujte lampu otevřenému ohni ani intenzivnímu teple, protože by baterie mohla vybuchnout.
3. Lampu nabíjejte 30 minut před jejím rozsvícením. Nabíjte ji pomocí USB v balení připojeného adaptéru: max: 5V DC, 3A.
4. Světelný zdroj v tomto produktu není vyměnitelný. Když dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celý produkt.

☰ STMÍVAČ:

1. Tlačítko ☰ pro rozsvícení/zhasnutí.
2. Stiskněte a přidržte stiskuté ☰ pro stmívání.
3. Stiskněte a přidržte stiskuté ☰ pro zvýšení jasu.

⦿ PŘEPNUTÍ MEZI BÍLÝM REŽIMEM A REŽIMEM RGB:

1. Stisknutím tlačítka ☰ rozsvítíte světlo. Stiskněte a přidržte tlačítko ⦿, dokud se světlo nepřepne do bílého nebo RGB režimu.
2. Měňte stisknutím tlačítka ⦿.

SK - POZOR!

1. Batériu nevhadzujte do ohňa - mohla by vybuchnúť.
2. Nevystavujte lampu plameňu ani intenzívnemu teplu, pretože batéria by mohla explodovať.
3. Lampu nabíjajte 30 minút pred jej rozsvietením.
Nabíte ju s pomocou USB v balení pripojeného do adaptéra: max. 5V DC, 3A.
4. Svetelný zdroj v tomto produkte nie je vymeniteľný. Keď dosiahne konca svojej životnosti, je nutné vymeniť celý produkt.

☰ STMIEVAČ:

1. Dotykom na tlačidlo ☰ rozsvietite/zhasnete svetlo.
2. Stlačením a podržaním tlačidla ☰ stlmíte svetlo.
3. Stlačením a podržaním tlačidla ☰ rozjasníte svetlo.

⦿ PREPÍNANIE MEDZI BIELYM A RGB REŽIMOM:

1. Stlačte tlačidlo ☰ na zapnutie svetla. Stlačte a podržte tlačidlo ⦿, kým sa svetlo neprepne do bieleho alebo RGB režimu.
2. Zmenu vykonajte dotykcom na tlačidlo ⦿.

EE - TÄHELEPANU!

1. Ärge visake patareid tulle - see võib plahvatada.
2. Ärge jätke valgustit tule või intensiivse kuumuse kätte, kuna patarei võib plahvatada.
3. Palun laadige lampi enne selle sisselülitamist 30 minutit:
Laadige kaasasoleva USB-ga adapterile: 5V DC, max 3A.
4. Selle toote valgusallikas ei ole asendatav; kui selle tööaeg läbi saab, siis tuleb kogu toode välja vahetada.

☰ HÄMARDI:

1. Puudutage ☰ toitenuppu valguse sisse ja välja lülitamiseks.
2. Vajutage toitenuppu ☰ ja hoidke seda all valguse hämardamiseks.
3. Vajutage toitenuppu ☰ ja hoidke seda all valguse heledamaks muutmiseks.

⦿ VALGE VALGUSE JA RGB-REŽIIMI VAHEL ÜMBERLÜLITAMINE:

1. Valguse sisselülitamiseks vajutage nuppu – ☰. Vajutage nuppu – ⦿ ja hoidke seda all, kuni tuli lülitub valge valguse või RGB-režiimile.
2. Muutke ⦿ toitenupu puudutamisega.

LV - PIEZĪME!

1. Nemetiet bateriju ugunī - tā var uzsprāgt.
2. Nepakļaujiet gaismu uguns vai karstuma iedarbībai, jo var uzsprāgt tās baterija.
3. Uzlādējiet gaismu 30 minūtes pirms tās ieslēgšanas: Lādējiet ar iekļauto USB lādētāju, adapteris: 5V līdzstrāva, maks. 3A.
4. Šī izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms; kad tas ir nolietojies, ir jānomaina viss izstrādājums.

☰ GAISMMAINIS:

1. Pieskarties ☰ pogai, lai ieslēgtu/izslēgtu.
2. Turiet nospiestu ☰ pogu, lai aptumšotu.
3. Turiet nospiestu ☰ pogu, lai padarītu gaišāku.

⦿ BALTĀS GAISMAS VAI RGB REŽĪMA PĀRSLĒGŠANA:

1. Nospiediet pogu ☰, lai ieslēgtu gaismu. Nospiediet un turiet pogu ⦿, līdz ieslēdzas baltās gaismas vai RGB režīms.
2. Mainīt, ⦿ pieskaroties -pogai.





LT - PASTABA!

1. Nemeskite baterijos į ugnį - ji gali sprogti.
2. Saugokite šviestuvą nuo ugnies arba didelio karščio, nes baterija gali sprogti.
3. Prieš įjungdami lempą įkraukite ją 30 minučių. Įkraukite per komplekte esantį USB laidą arba adapterį: DC 5V, maks. 3A.
4. Šio gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas, pasibaigus jo eksploataavimo laikotarpiui turi būti pakeičiamas visas gaminy.

☾ ŠVIESOS INTENSIVUMO REGULIATORIUS:

1. Palieskite ☾ mygtuką šviesai įjungti/išjungti.
2. Paspauskite ☾ ir palaikykite nuspaustą mygtuką šviesos intensyvumui sumažinti.
3. Paspauskite ☾ ir palaikykite nuspaustą mygtuką šviesos intensyvumui padidinti.

⦿ BALTO ŠVIESOS AR RGB REŽIMO PERJUNGIMAS:

1. Paspauskite mygtuką ☾, jei norite įjungti šviesą. Paspauskite mygtuką ⦿ ir palaikykite jį nuspaustą, kol įsijungs baltos šviesos arba RGB režimas.
2. Pakeiskite paliesdami ⦿ mygtuką.

RU - ПРИМЕЧАНИЕ!

1. Не подвергайте аккумулятор воздействию огня - он может взорваться.
2. Не подвергайте светильник воздействию огня или интенсивному нагреву, т.к. аккумулятор может взорваться.
3. Перед тем, как включить светильник, зарядите его в течение 30 минут. Заряжать светильник можно через имеющийся USB-порт с помощью зарядного устройства 5В пост. тока, макс. ток 3А.
4. Источник света, используемый в данном изделии, не подлежит замене. После окончания срока его службы изделие подлежит замене целиком.

☾ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ:

1. Нажмите кнопку ☾ для включения или выключения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ☾ для уменьшения яркости.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ☾ для увеличения яркости.

⦿ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ WHITE И RGB:

1. Нажмите кнопку ☾, чтобы включить свет. Нажмите и удерживайте кнопку ⦿, пока свет не переключится в режим White (белый) или режим RGB (красно-зелено-синий).
2. Измените цвет, нажав кнопку ⦿.

