



www.cougargaming.com

AIRFACE FLO

FEATURES

特点，特點 P 4-5

ASSEMBLY DRAWING

爆炸图，爆炸圖 P 6-7

SPECIFICATIONS

规格，規格 P 8-9

I/O CONNECTORS

I/O线材接头，I/O線材接頭 P 10

ACCESSORY KIT

配件包，配件包 P 11

REMOVING PANELS

前面板与左右侧板拆卸说明，前面板與左右側板拆卸說明 P 12-13

INSTALLING WATER COOLING RADIATORS
& COOLING FANS

水冷与风扇安装说明，水冷與風扇安裝說明 P 14-15

INSTALLING FANS AND RADIATOR AT THE TOP

安装上盖水冷与风扇，安裝上蓋水冷與風扇 P 16-17

REMOVING THE CABLE MANAGEMENT BAR

理线档板拆卸说明，理線檔板拆卸說明 P 18

INSTALLING THE CABLE MANAGEMENT BAR

理线档板安装说明，理線檔板安裝說明 P 19

INSTALLING GRAPHIC CARD

显卡安装说明，顯卡安裝說明 P 20-21

INSTALLING VERTICAL GRAPHIC CARD

垂直显卡安装说明，垂直顯卡安裝說明 P 22-23

INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5" HDD 安装说明，3.5" HDD 安裝說明

INSTALLING THE 2.5" SSDS

2.5" SSD安装说明，2.5" SSD 安裝說明 P 24-25

IO MODULE LOCATION

I/O PANEL 位置变换 · I/O PANEL 位置變換 P 26-29

GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款，全球保固條款 P 30-31

FEATURES

特点，特點

ENGLISH

- Preinstalled 2 x front 180mm ARGB PWM cooling fans
- Classic mesh front panel design
- Modular front I/O allows versatile placement
- Innovative quick-slide dust filter
- Removable top panel for easy assembly
- Supports up to 360mm AIO radiator or a 190mm air cooler
- Upgraded vertical GPU space improves cooling

DEUTSCH

- Vorinstallierte 2 x 180mm ARGB PWM Kühlgebläse vorne
- Klassisches Mesh-Frontpanel-Design
- Modularer Front-I/O ermöglicht vielseitige Platzierung
- Innovativer Schnell-Schiebe-Staubfilter
- Abnehmbares Oberpanel für einfache Montage
- Unterstützt bis zu 360mm AIO Radiatoren oder einen 190mm Luftkühler
- Erweiterter vertikaler GPU-Raum verbessert die Kühlung

FRANÇAIS

- Ventilateurs de refroidissement ARGB PWM de 180 mm préinstallés à l'avant (2 x)
- Design classique de panneau avant en maille
- Connectique avant modulaire permettant un placement polyvalent
- Filtre à poussière innovant à glissière rapide
- Pannau supérieur amovible pour un montage facile
- Prend en charge un radiateur AIO de 360 mm ou un refroidisseur à air de 190 mm
- Espace vertical amélioré pour la carte graphique, ce qui améliore le refroidissement

РУССКИЙ

- Предустановленные 2 x 180 мм ARGB PWM вентиляторов охлаждения на передней панели
- Классический дизайн передней панели с сеткой
- Модульный передний I/O для универсального размещения
- Инновационный быстро-сдвигающийся пылевой фильтр
- Съёмная верхняя панель для легкой сборки
- Поддержка до 360 мм AIO радиатора или 190 мм воздушного кулера
- Улучшенное вертикальное пространство для GPU улучшает охлаждение

ESPAÑOL(LATAM)

- Ventiladores de enfriamiento ARGB PWM de 180 mm preinstalados en la parte delantera (2 x)
- Diseño clásico de panel frontal con malla
- I/O frontal modular permite una colocación versátil
- Filtro antipolvo innovador de deslizamiento rápido
- Panel superior removible para un fácil ensamblaje
- Admite hasta radiadores AIO de 360 mm o un enfriador de aire de 190 mm
- El espacio vertical para GPU mejorado mejora la refrigeración

PORTUGUÊS

- Ventiladores ARGB PWM de 180 mm preinstalados na parte frontal (2 x)
- Design clássico de painel frontal em malha
- I/O frontal modular permite colocação versátil
- Filtro de poeira inovador de deslizamento rápido
- Painel superior removível para montagem fácil
- Suporta até radiador AIO de 360 mm ou cooler a ar de 190 mm
- Espaço vertical aprimorado para GPU melhora o resfriamento

УКРАЇНСЬКА МОВА

- Попередньо встановлені 2 x 180 мм ARGB PWM вентилятори охолодження на передній панелі
- Класичний дизайн передньої панелі з сіткою
- Модульний передній I/O дозволяє різноманітне розташування
- Інноваційний швидко-ковзачий фільтр від пилу
- Знімна верхня панель для легкого складання
- Підтримка до 360 мм AIO радіатора або 190 мм повітряного охолоджувача
- Покращений вертикальний простір для GPU для кращого охолодження

KOREAN

- 전면에 2 x 180mm ARGB PWM 쿨링 팬이 사전 설치됨
- 클래식한 메쉬 전면 패널 디자인
- 모듈형 전면 I/O로 다양한 배치 가능
- 혁신적인 퀵 슬라이드식 먼지 필터
- 쉬운 조립을 위한 탈착식 상단 패널
- 최대 360mm AIO 라디에이터 또는 190mm 공냉 쿨러 지원
- 업그레이드된 수직 GPU 공간으로 냉각 성능 향상

日本語

- 前面に2x180mm ARGB PWM冷却ファンをプリインストール
- クラシックなメッシュフロントパネルデザイン
- モジュラー型前面I/Oで多様な配置が可能
- 革新的なクイックスライド式のダストフィルター
- 簡単な組み立てのための取り外し可能なトップパネル
- 最大360mmのAIOラジエーターまたは190mmの空冷クーラーに対応
- アップグレードされた垂直GPUスペースにより冷却性能が向上

簡中


- 前板预装2x180mm ARGB PWM风扇
- 经典网孔前面板设计
- 前 I/O模组提供灵活摆放的弹性
- 创新的快拆式侧拉防尘滤网
- 可拆卸式上盖提升组装便利性
- 最长支援360mm AIO或190mm空冷
- 优化显示卡垂直安装空间 · 提升散热

繁中

- 前板預裝2x180mm ARGB PWM風扇
- 經典網孔前面板設計
- 前 I/O模組提供靈活擺放的彈性
- 創新的快拆式側拉防塵濾網
- 可拆卸式上蓋提升組裝便利性
- 最長支援360mm AIO或190mm空冷
- 優化顯示卡垂直安裝空間 · 提升散熱

ASSEMBLY DRAWING

爆炸图，爆炸圖

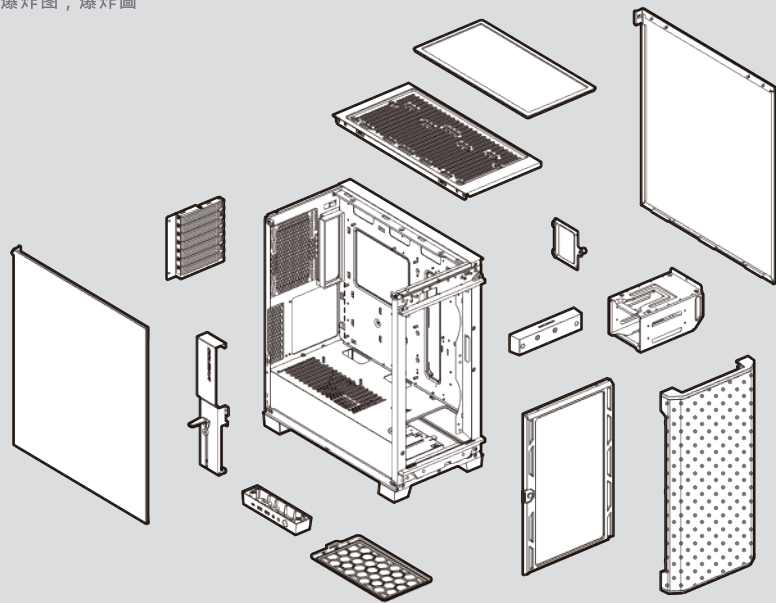

A USB 3.2 Gen 2x1 Type-C / USB 3.0 Type-A / 4 Pole Headset Audio Jack
USB 3.2 Gen 2x1 Type-C / USB 3.0 Type-A / 四極音效孔
USB 3.2 Gen 2x1 Type-C / USB 3.0 Type-A / 四極音效孔

B Mesh front panel
铁网前饰板
鐵網前飾板

C Quick slide dust filter
侧拉式快拆防尘滤网
側拉式快拆防塵濾網

D Detachable top panel
可拆式上盖
可拆式上蓋

E Tempered glass left side panel
玻璃左侧板
玻璃左側板

F Metal right side panel
金属右侧板
金屬右側板

G Cable management bar with graphic card holder
理线档板与显卡支撑架
理線檔板與顯卡支撐架

H Plastic holder for I/O module
I/O模组塑胶支撑件
I/O模組塑膠支撐件

I Plastic decorative piece
塑胶装饰件
塑膠裝飾件

J 3.5" HDD cage
3.5" HDD硬盘架
3.5" HDD硬碟架

K 2.5" SSD tray
2.5" SSD托盘
2.5" SSD托盤

L Dust filter for top panel
上盖防尘网
上蓋防塵網

M Dust filter for bottom panel
底板防尘网
底板防塵網

N Expansion slots
(Horizontal slots can be converted into vertical slots.)
扩充槽档板 (水平扩充槽可转换为垂直扩充槽)
擴充槽檔板 (水平擴充槽可轉換為垂直擴充槽)

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

SPECIFICATIONS

规格，規格

Model Series 产品名称，產品名稱	Airface Flo
Case Form Factor 机箱规格，機箱規格	Mid Tower 中塔机箱，中塔機箱
Motherboard Type 主板类型，主板類型	Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX
Dimension (WxHxD) 尺寸 (宽x高x深)，尺寸 (寬 x 高 x 深)	240(W) x 509(H) x 480(D) (mm) / 9.4(W) x 20(H) x 18.9(D) (in)
I/O Panel I/O 接口，I/O接口	USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4 Pole Headset Audio Jack x 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 四极音效孔 x 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 四極音效孔 x 1
3.5" Drive Bay 3.5" 硬盘槽，3.5" 硬碟槽	2
2.5" Drive Bay 2.5" 硬盘槽，2.5" 硬碟槽	1
Expansion Slots 扩充插槽，擴充插槽	7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) 7 (水平扩充槽可转换为垂直扩充槽) 7 (水平擴充槽可轉換為垂直擴充槽)
Vertical GPU Support 支持显卡垂直安装，支援顯卡垂直安裝	Yes 是，是


Cooling Fan Support 散热风扇规格，散熱風扇規格	Front 前板，前板：180mm x 2
	Top 上盖，上蓋：120mm x 3 / 140mm x 2
	Rear 背板，背板：120mm x 1 / 140mm x 1
Maximum Number of Fans 最高风扇安装数量，最高風扇安裝數量	6
Water Cooling Support 水冷排规格，水冷排規格	Top 上盖，上蓋：360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
	Rear 背板，背板：140 mm / 120mm
Max. Graphics Card Length 显卡最大长度，顯卡最大長度	390(mm) / 15.4(in)
Max. CPU Cooler Height CPU 风扇最大高度，CPU 風扇最大高度	190(mm) / 7.5(in)
Max. PSU Length 电源供应器最大长度，電源供應器最大長度	200(mm) / 7.9(in)

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.

产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

INSTALLING THE I / O CONNECTORS

I/O线材接头, I/O線材接頭

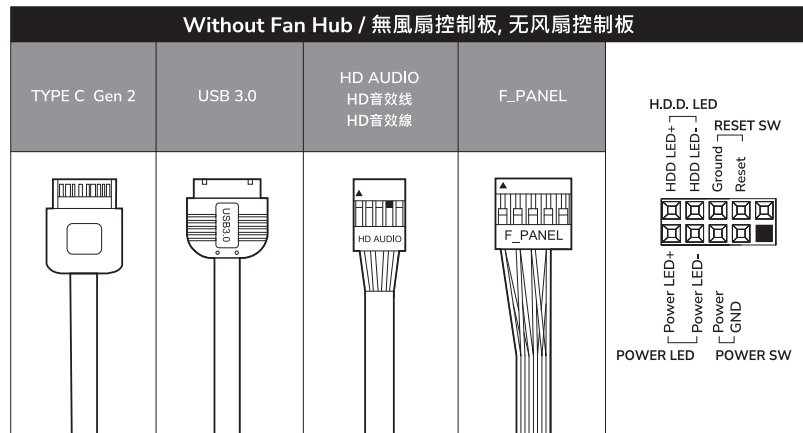

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

ACCESSORY KIT


配件包, 配件包

		3.5" HDD screws 3.5" HDD螺丝, 3.5" HDD螺絲	x 8
		Motherboard screws and 2.5" SSD screws 主机板螺丝 / 2.5" SSD螺丝, 主機板螺絲 / 2.5" SSD螺絲	x 17
		Power supply screws & Graphics card screws 电源螺丝 & 显卡螺丝, 電源螺絲 & 顯卡螺絲	x 8
		Stand-off for motherboard 主机板铜柱, 主機板銅柱	x 3
		Stand-off for VGA riser cable 垂直显卡排线铜柱, 垂直顯卡排線銅柱	x 2
		Stand-off socket attachment 铜柱套筒, 銅柱套筒	x 1
		Fan screws (for front panel 180mm fans) 风扇长螺丝 (用于前板180mm风扇) 風扇長螺絲 (用於前板180mm風扇)	x 2
		Cable ties 束线带, 束線帶	x 6


REMOVING PANELS

前面板与左右侧板拆卸说明, 前面板與左右側板拆卸說明


① FRONT 前板, 前板

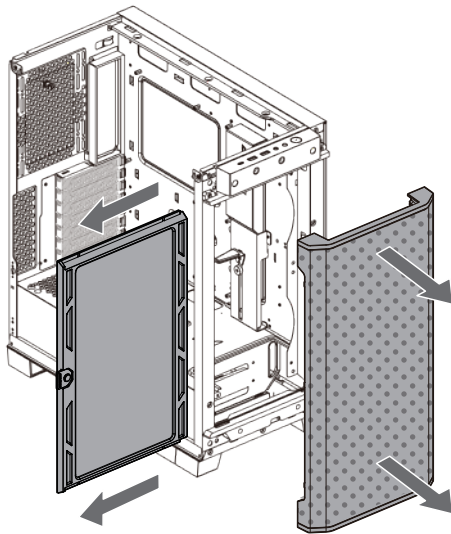

② RIGHT 右侧板, 右侧板


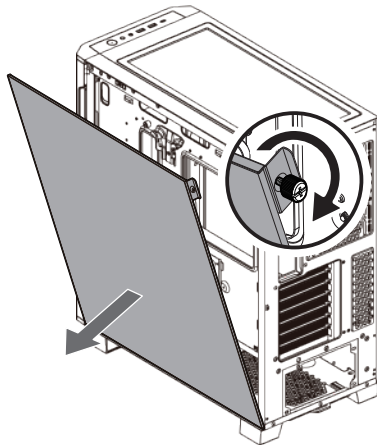


③ LEFT 左侧板, 左侧板

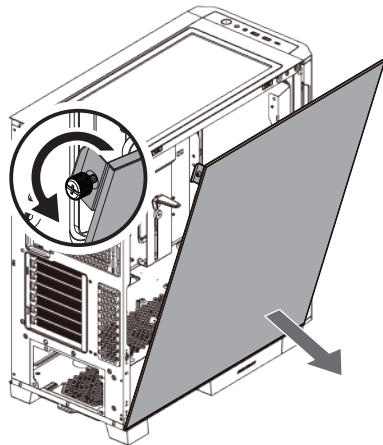

INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS


水冷与风扇安装说明, 水冷與風扇安裝說明

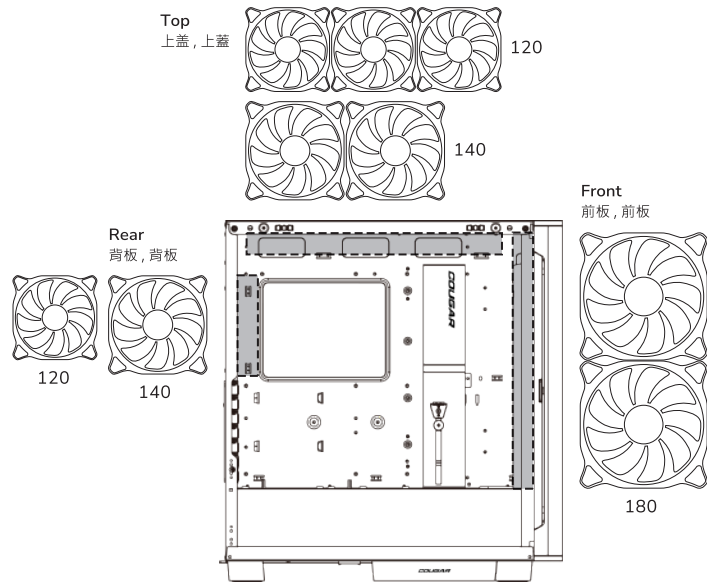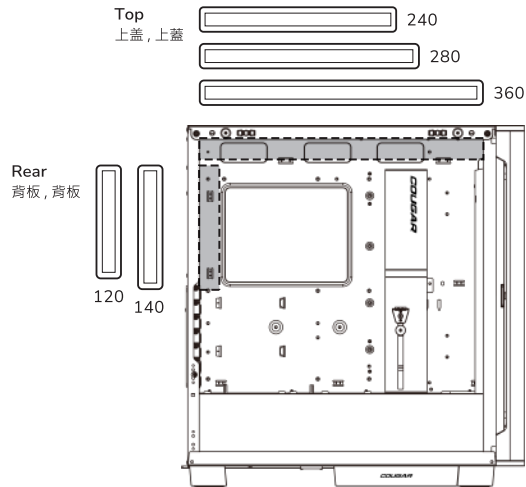


INSTALLING FANS AND RADIATOR AT THE TOP

安裝上蓋水冷與風扇，安裝上蓋水冷與風扇


①

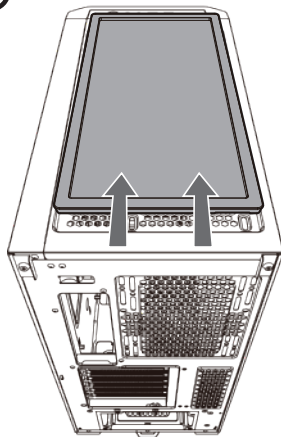


②

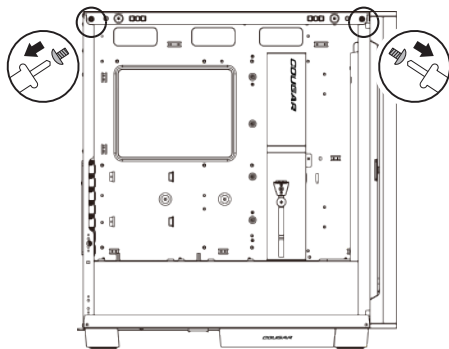


③

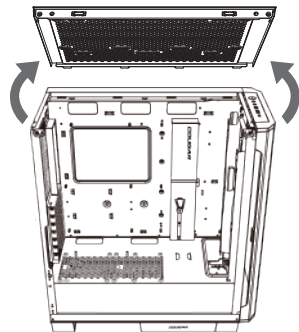


④

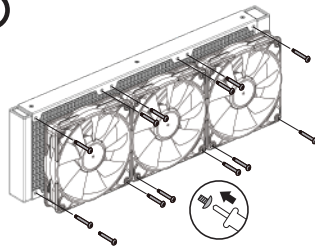

⑤

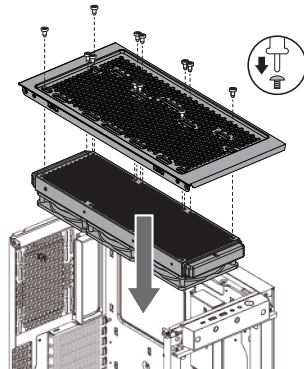


⑥

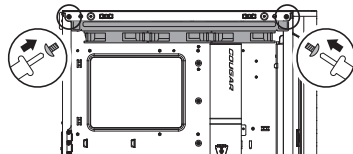

REMOVING THE CABLE MANAGEMENT BAR


理线档板拆卸说明, 理線檔板拆卸說明

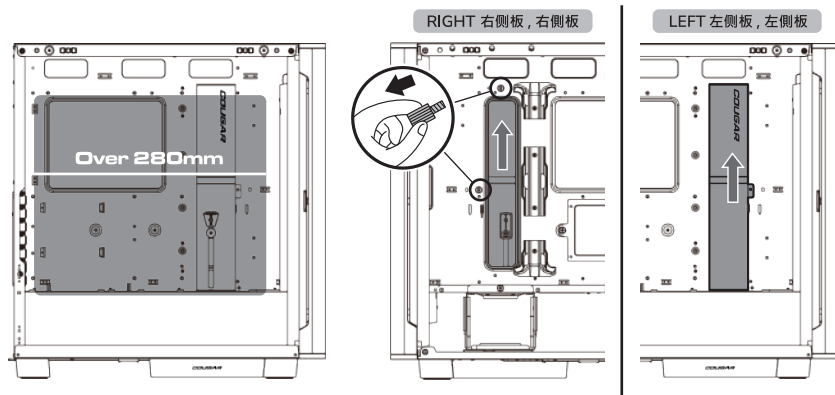

- Please remove the cable management bar when installing a motherboard over 280mm of width.
- 若主板宽度超过280mm, 请先拆下理线档板。
- 若主板寬度超過280mm, 請先拆下理線檔板。

INSTALLING THE CABLE MANAGEMENT BAR

理线档板安装说明, 理線檔板安裝說明

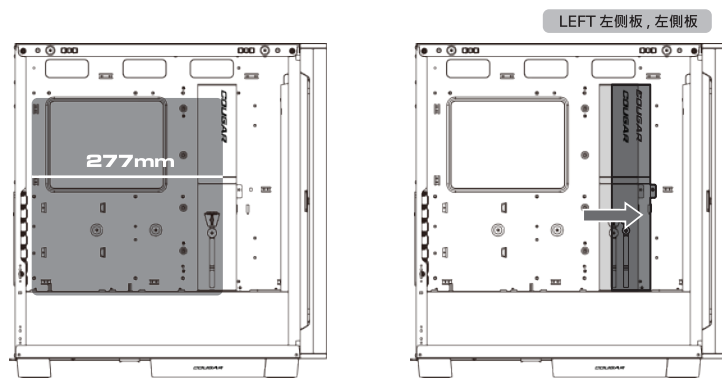


- Please move the cable management bar forward when installing a motherboard with 277mm of width.
- 若主板宽度为277mm, 请将理线档板向前移动。
- 若主板寬度為277mm, 請將理線檔板向前移動。


INSTALLING GRAPHIC CARD

显卡安装说明, 顯卡安裝說明


① HORIZONTAL 水平安装, 水平安装

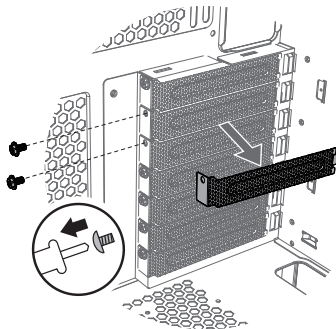

②

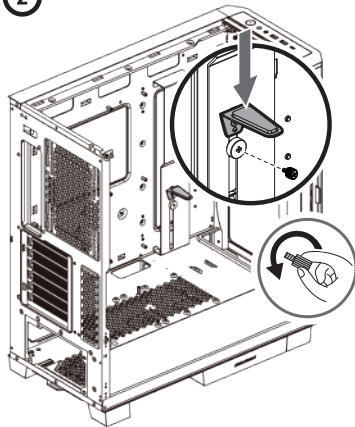

③

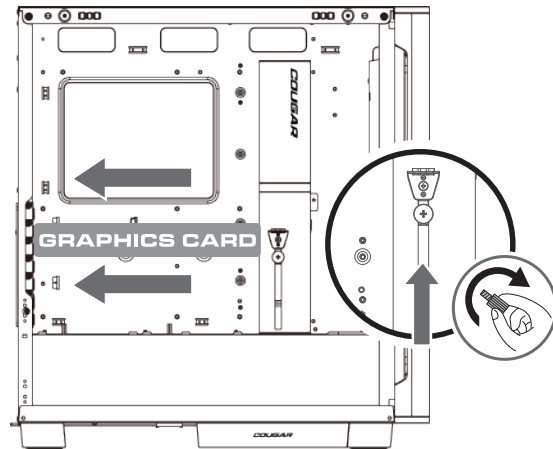


INSTALLING VERTICAL GRAPHIC CARD

垂直显卡安装说明, 垂直顯卡安裝說明

1

VERTICAL 垂直安装, 垂直安裝

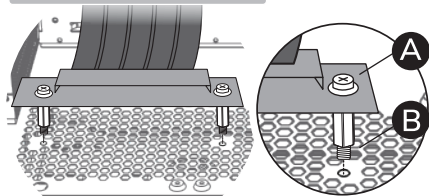

Motherboard screws and 2.5" SSD screws
主機板螺絲 / 2.5" SSD螺絲
主機板螺絲 / 2.5" SSD螺絲



Stand-off for VGA riser cable
垂直显卡排线铜柱
垂直顯卡排線銅柱



The vertical graphic card and the PCI-E riser cable are not included in the package, please purchase separately.

顯卡和 PCI-E 轉接線不包含在包裝內，請單獨購買。


显卡和 PCI-E 转接线不包含在包装内，请单独购买。

The screw pitch on the PSU shroud is 122mm, please check your PCI-E riser cable, and install the stand-off for the VGA riser cable at the corresponding position.



电源仓盖板的锁孔间距为122mm，请依照您的PCI-E转接线孔距，将垂直显卡排线铜柱锁固在对应位置。

電源倉蓋板的鎖孔間距為122mm，請依照您的PCI-E轉接線孔距，將垂直顯卡排線銅柱鎖固在對應位置。


2

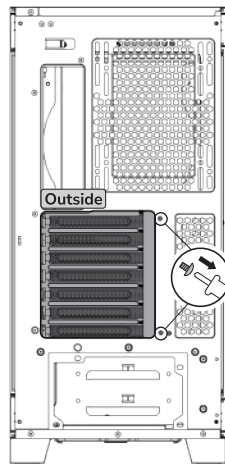


3

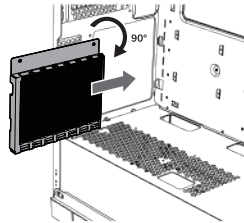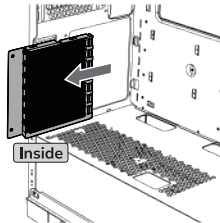

4

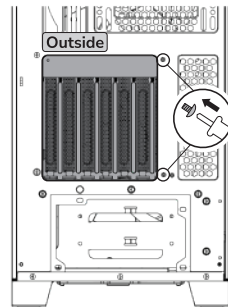



5

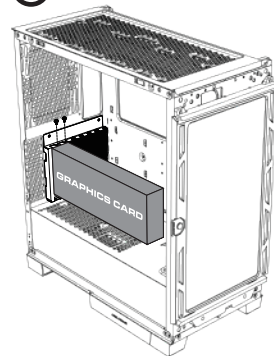


INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5" HDD 安装说明, 3.5" HDD 安裝說明


3.5" HDDS

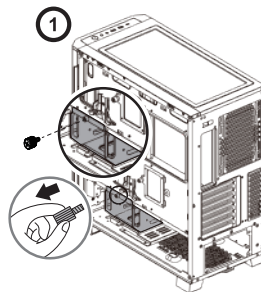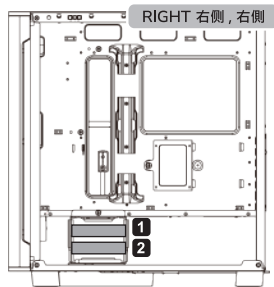

RIGHT 右侧, 右侧

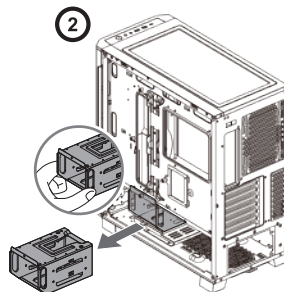



RIGHT 右侧, 右侧

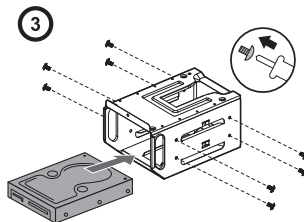

2.5" SSDS


INSTALLING THE 2.5" SSDS

2.5" SSD 安装说明, 2.5" SSD 安裝說明

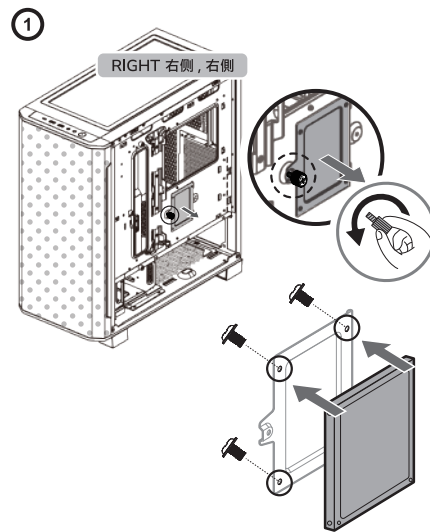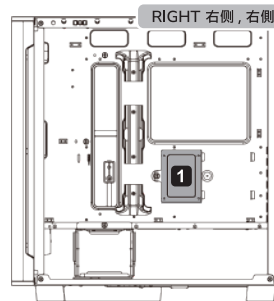


IO MODULE LOCATION


I/O Panel 位置变换 · I/O Panel 位置变换

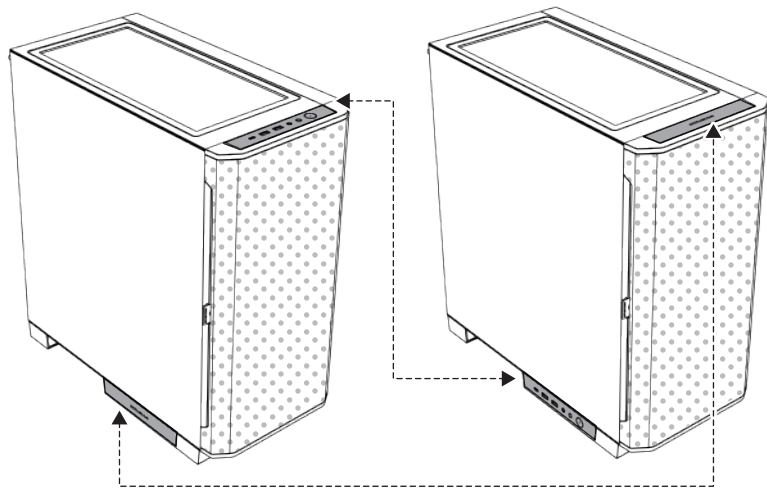


①


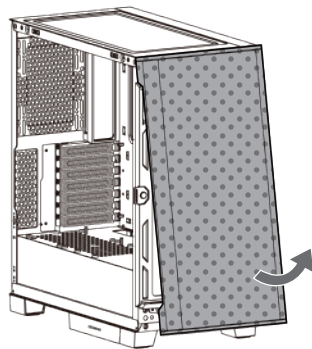


②

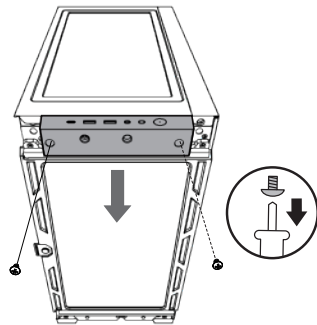

③

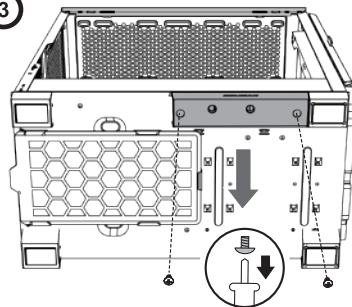

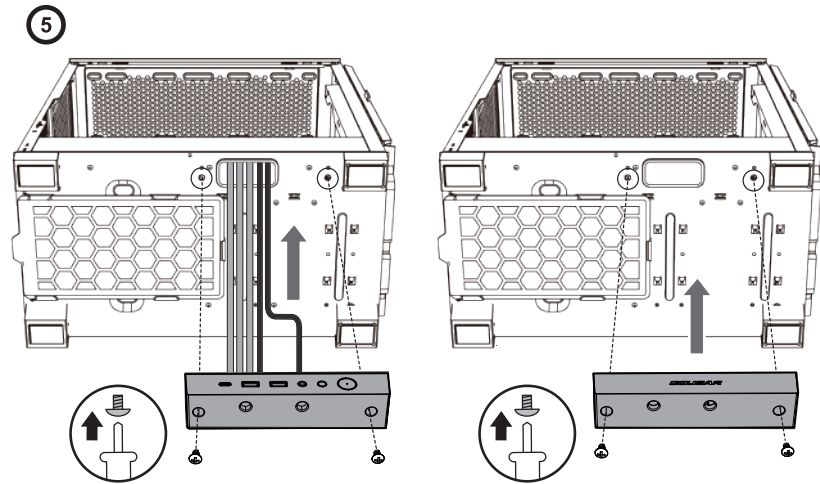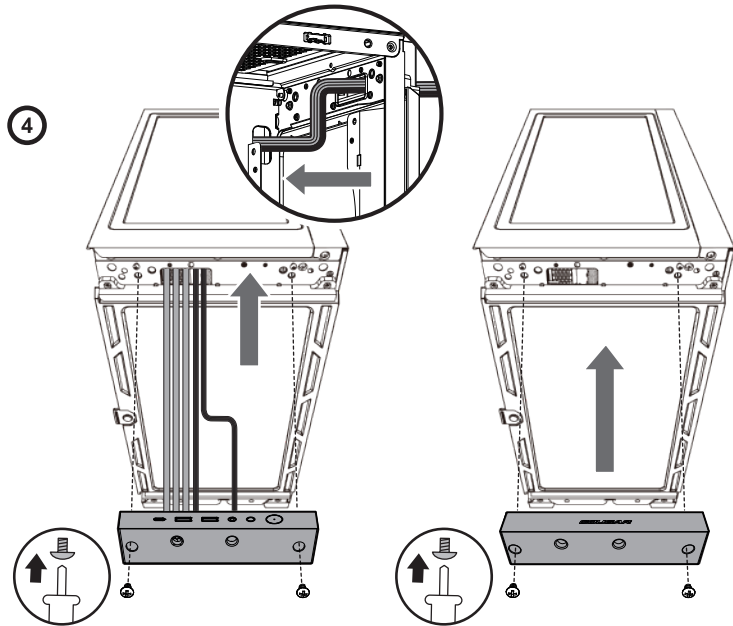

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта.
(существует 2 способа определения даты изготовления, оба способа описаны ниже)

- A** После S/N: первые две цифры означают год, вторые две — месяц изготовления.
Например, S/N: **H2508**000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.
- B** После S/N: если указаны буквы, то две буквы представляют цифры из таблицы ниже, и означают год, последующие две цифры — месяц изготовления.
Например, S/N: **DBE08**REV1000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например,
BE = 25 = 2025 год

تعليمات التركيب و الأمان:

- عند التركيب أو التفكيك يجب التأكد من أن جميع الأسلاك مفضولة عن الكهرباء.
- يجب اتخاذ الاحترازاات اللازمة لمنع الصعق الكهربائي.
- يجب إرتداء الملابس المناسبة أثناء تركيب/ تجميع الكمبيوتر.
- يجب تركيب كل قطعة بحذر و بمكانها المناسب.
- من يقوم بعملية التركيب الشخص المختص فقط.

БЪЛГАРИЯ

- Подробни инструкции за употреба изтеглете от: <https://cougargaming.com/bg>



България QR код

GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款，全球保固條款

WARRANTY PERIODS OF COUGAR GAMING DEVICES

COUGAR 电竞产品保固期，COUGAR 電競產品保固期

Product 产品名称，產品名稱：COUGAR Airface Flo Series

Warranty 保固期，保固期：1 Year 1年，1年

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

本保固条款赋予您特定的合法权利，而您所在的地区可能也会赋予您其他权利。

本保固條款賦予您特定的合法權利，而您所在的地區可能也會賦予您其他權利。

- Only for electrical components.

仅适用于电子元件，僅適用於電子元件。



详细保固条款
请扫描二维码



Official website



 **COUGAR**
www.cougargaming.com

COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com

Compucase Enterprise Co., Ltd.
All rights reserved.

