

Certificate

No. P000590232-01-01-A

Customer:

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid, Germany

Class E_A

Test sample(s):

Data cable:

DIGITUS CAT 6_A U-FTP Installation cable, 500 MHz, AWG23/1, Eca
DIGITUS CAT 6_A U-FTP Installation cable, 500 MHz, AWG23/1, Dca
DIGITUS CAT 6_A U-FTP Installation cable, 500 MHz, AWG23/1, Cca
DIGITUS CAT 6_A U-FTP Installation cable, 500 MHz, AWG23/1, B2ca

Part.-no.: Simplex: DK-1623-A-VH-X; DK-1624-A-VH-X; DK-1625-A-VH-X; DK-1626-A-VH-X
Duplex: DK-1623-A-VH-D-X; DK-1624-A-VH-D-X; DK-1625-A-VH-D-X; DK-1626-A-VH-D-X
(X = length of the cable)

Connecting hardware:

DIGITUS CAT 6_A Keystone jack

Part.-no.: DN-93615, DN-93615-XX, DN-93617, DN-93617-XX, DN-93619-24, DN-93615-S, DN-93615-XX
(XX = number of pcs in the multipack)

Applied standard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
DIN EN 50173-1 (2018-10)

Result(s):

The sample meets the limits of the specified standards and regulations with respect to the parameters indicated above.


2 Connector Permanent Link, Copper, Class E_A

GHMT Type Approval

The test results which were determined in the course of the measurement refer to the submitted specimen. Any future technical modifications of the verified products are subject to the responsibility of the manufacturer.

This Certificate refers to the comprehensive test report **no. P000590232-01-01-A** and shall only be applicable in conjunction with the test report.
This certificate is valid 24 months after date of testing

Bexbach, 25.03.2026

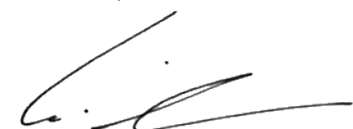

Dirk Wilhelm, engineer
(Chairman of the Managing Board)



GHMT AG

In der Kolling 320
66450 Bexbach / Germany

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**RELIABILITY IN TOTAL
REQUIRES ACCURACY
IN DETAIL.**

Zertifikat

Nr. P000590232-01-01-A

Auftraggeber:

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid, Deutschland

Klasse E_A

Prüfling(e):

Symmetrisches Kupferkabel:

DIGITUS CAT 6_A U-FTP Verlegekabel, 500 MHz, AWG23/1, Eca
DIGITUS CAT 6_A U-FTP Verlegekabel, 500 MHz, AWG23/1, Dca
DIGITUS CAT 6_A U-FTP Verlegekabel, 500 MHz, AWG23/1, Cca
DIGITUS CAT 6_A U-FTP Verlegekabel, 500 MHz, AWG23/1, B2ca

Art.-Nr.: Simplex: DK-1623-A-VH-X; DK-1624-A-VH-X; DK-1625-A-VH-X; DK-1626-A-VH-X
Duplex: DK-1623-A-VH-D-X; DK-1624-A-VH-D-X; DK-1625-A-VH-D-X; DK-1626-A-VH-D-X
(X = Länge des Kabels)

Steckverbinder:

DIGITUS CAT 6_A Keystone Module

Art.-Nr.: DN-93615; DN-93615-XX; DN-93617; DN-93617-XX; DN-93619-24; DN-93615-S; DN-93615-XX
(XX = Anzahl der Stück im Multipack)

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
DIN EN 50173-1 (2018-10)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

2 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse E_A

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **P000590232-01-01-A** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 25.03.2026


Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
66450 Bexbach / Germany

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**HOCHVERFÜGBARKEIT
IM GANZEN BEDINGT
PRÄZISION IM DETAIL.**