



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED FLOOD LIGHT



IP65
RATING

3 IN 1
CCT


TECHNICAL DATA

MODEL	SKU	WATTS	USEFUL LUMEN @WIDE CONE	BEAM ANGLE	LIFE SPAN [HOURS]	DF	CRI	INPUT VOLTAGE	DIMENSION	N.W	MAX MOUNTING HEIGHT	PROJECTED AREA	BODY TYPE	IK RATING
VT-44014CCT	240726	10W	730 Lm	90°	50,000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	147x33x122mm	192g	3-5m	12-34m²	Aluminium	IK06
VT-44058CCT	240736	50W	4000 Lm	90°	50,000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	227x33x182mm	418g	3-5m	18.5-50.5m²	Aluminium	IK06
VT-44110CCT	240716	100W	8150 Lm	90°	50,000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	297x33x242mm	825g	3-5m	38-103m²	Aluminium	IK06
VT-44209CCT	240706	200W	16450 Lm	90°	50,000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	410x33x326mm	1550g	3-5m	100-200m²	Aluminium	IK06

The operating temperature range for these items is -20°C to +40°C.

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 6 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

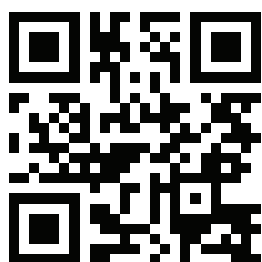

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et câbles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- Terminal block not included.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- For outdoor use.
- Replace any cracked protective shield. 
- Minimum distance from lighted objects 1m. 

NOTE


- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- In order to maintain the IP protection of the product, the cable entry/gland should be installed on the bottom side.

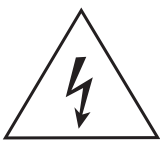


Caution, risk of electric shock.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

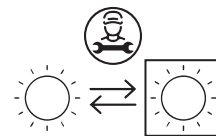


Replaceable light source by a professional

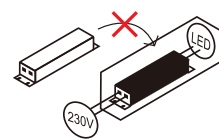

Non-replaceable control gear

INSTALLATION DIAGRAM


1

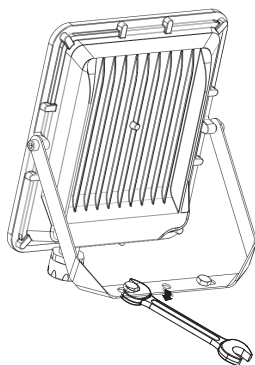


2




3

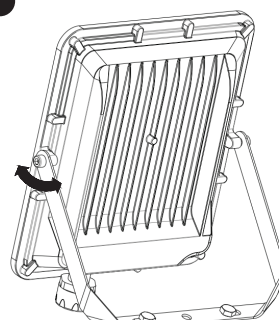



4

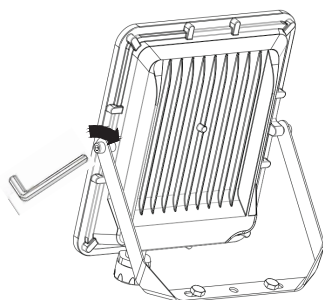

5

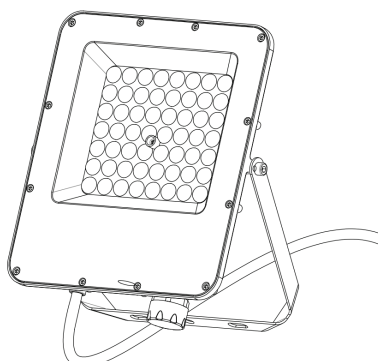

WIRING DIAGRAM

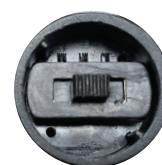 

CCT Switch

WIRE LENGTH: 120mm


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important: Strictly follow the steps below during installation. Avoid applying excessive force to the power cable. The supply connection and other external wiring conductors must be at least 3 x 1.0 mm²

- Ensure the power is turned off before starting the installation.
- Secure the brackets to the desired surface.
- Loosen the bolts on both sides of the bracket.
- Adjust the floodlight to the desired angle.
- Tighten the bolts on both sides of the bracket to secure the position.
- Connect the floodlight wiring according to the wiring diagram.
- Set the desired color temperature using the CCT switch.
- Turn on the power and test the floodlight.

DISMANTLING INSTRUCTIONS

(For Market surveillance team only)

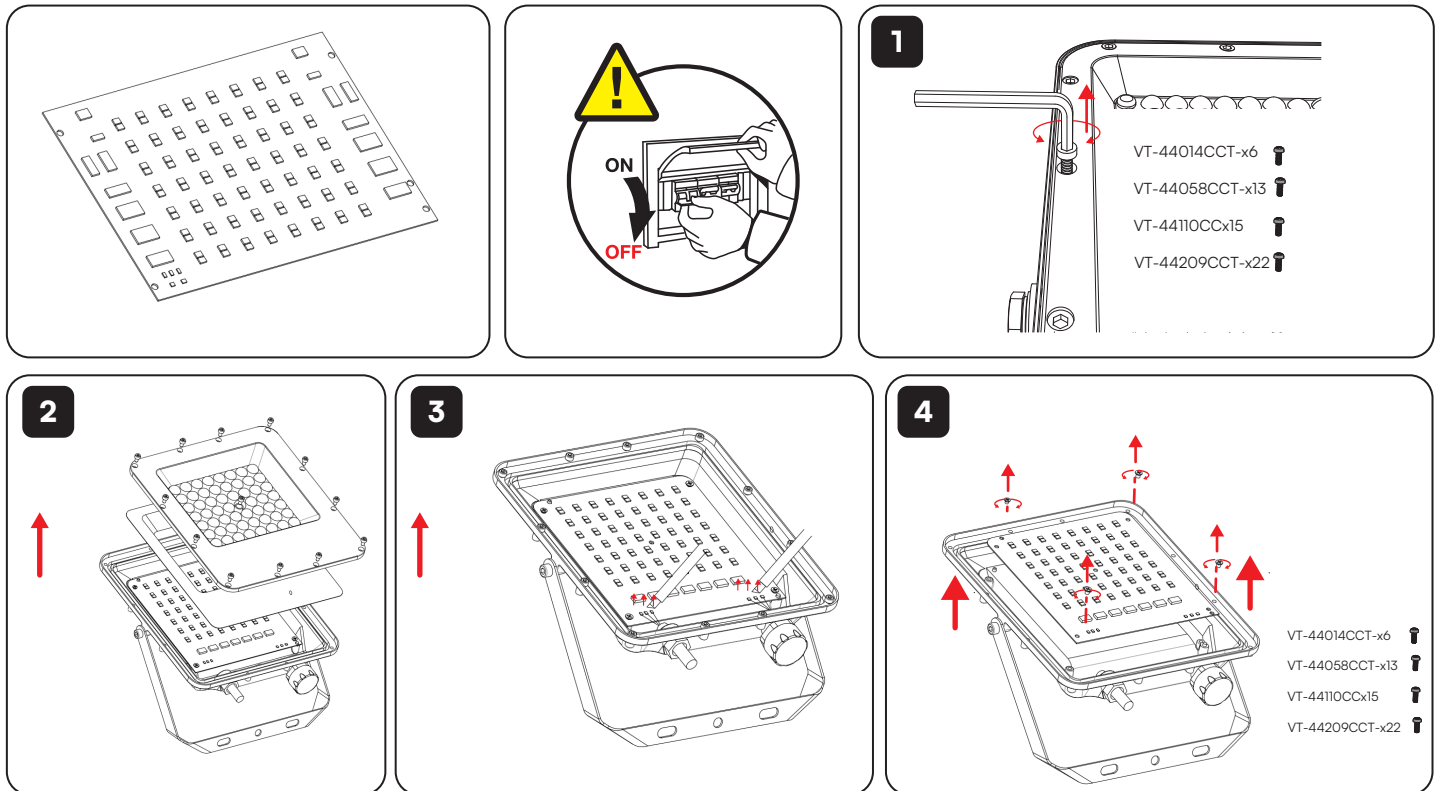

Note: Light source removal will void the warranty

V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT:
SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND D02 P593

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-FLUTLICHT



IP65
RATING

3 IN 1
CCT

TECHNICAL DATA

MODELL	SKU	WATT	NUTZ LUMEN @WIDE CONE	STRAHL WINKEL	LEBENS DAUER [STUNDEN]	DF	CRI	EINGANGSS PANNUNG	DIMENSION	N.W	MAXIMALE MON TAGEHOHE	PROJEKTIERTE FLÄCHE	KÖRPER TYP	IK BEWE RTUNG
VT-44014CCT	240726	10W	730 Lm	90°	50.000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	147x33x122mm	192g	3-5m	12-34m²	Aluminium	IK06
VT-44058CCT	240736	50W	4000 Lm	90°	50.000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	227x33x182mm	418g	3-5m	18.5-50.5m²	Aluminium	IK06
VT-44110CCT	240716	100W	8150 Lm	90°	50.000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	297x33x242mm	825g	3-5m	38-103m²	Aluminium	IK06
VT-44209CCT	240706	200W	16450 Lm	90°	50.000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	410x33x326mm	1550g	3-5m	100-200m²	Aluminium	IK06

Der Betriebstemperaturbereich für diese Artikel liegt zwischen -20 °C

EINLEITUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von V-TAC entschieden haben. V-TAC wird Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder den lokalen Anbieter, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese sind geschult und stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Die Garantie gilt für 6 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Entfernung und Installation des Produkts entstanden sind. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts für 24 Stunden am Tag erlischt die Garantie. Diese Garantie gilt nur für Herstellungsfehler.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIEN, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

WARNING

- Bitte schalten Sie vor Beginn der Installation unbedingt den Strom ab.
- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn die Schnur beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Klemmenblock nicht im Lieferumfang enthalten.
- Während der gesamten Installation muss für eine ordnungsgemäße Erdung gesorgt werden.
- Für den Außenbereich.
- Ersetzen Sie alle rissigen Schutzabdeckungen. 
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1 m. 

HINWEIS


- Um die Strangulierungsgefahr zu verringern, muss die an diese Leuchte angeschlossene flexible Verkabelung wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Verkabelung in Reichweite befindet.
- Um die IP-Schutzart des Produkts aufrechtzuerhalten, sollte die Kabeleinführung/Ver-schraubung an der Unterseite installiert werden.




Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

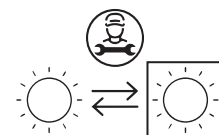


Replaceable light source by a professional

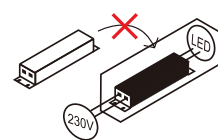

Non-replaceable control gear

INSTALLATIONS DIAGRAMM


1

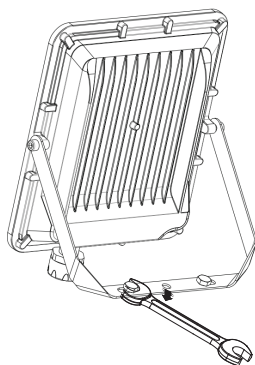


2




3

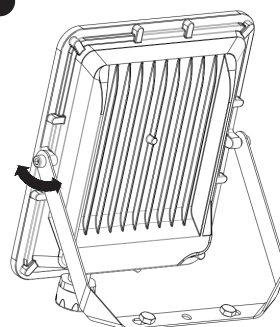

4


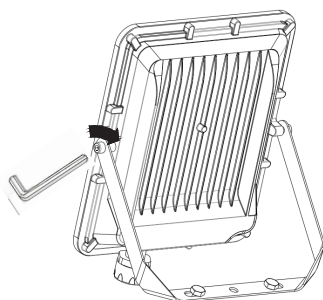


5

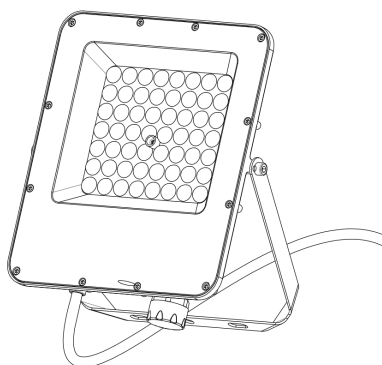

DRAHT LÄNGE: 120 mm

VERKABELUNGSPLAN

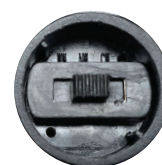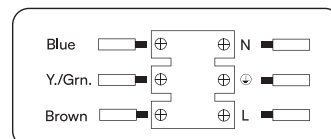

CCT
Schalter


INSTALLATIONSANLEITUNG

Wichtig: Befolgen Sie bei der Installation unbedingt die folgenden Schritte. Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Stromkabel aus. Der Versorgungsanschluss und andere externe Verdrahtungsleiter müssen mindestens 3 x 1,0 mm² groß sein.

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befestigen Sie die Halterungen an der gewünschten Oberfläche.
- Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung.
- Stellen Sie den Scheinwerfer auf den gewünschten Winkel ein.
- Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung fest, um die Position zu sichern.
- Schließen Sie die Verkabelung des Scheinwerfers gemäß dem Schaltplan an.
- Stellen Sie die gewünschte Farbtemperatur mit dem CCT-Schalter ein.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie den Scheinwerfer.

DEMONTAGEANLEITUNG

(Nur für das Marktüberwachungsteam)

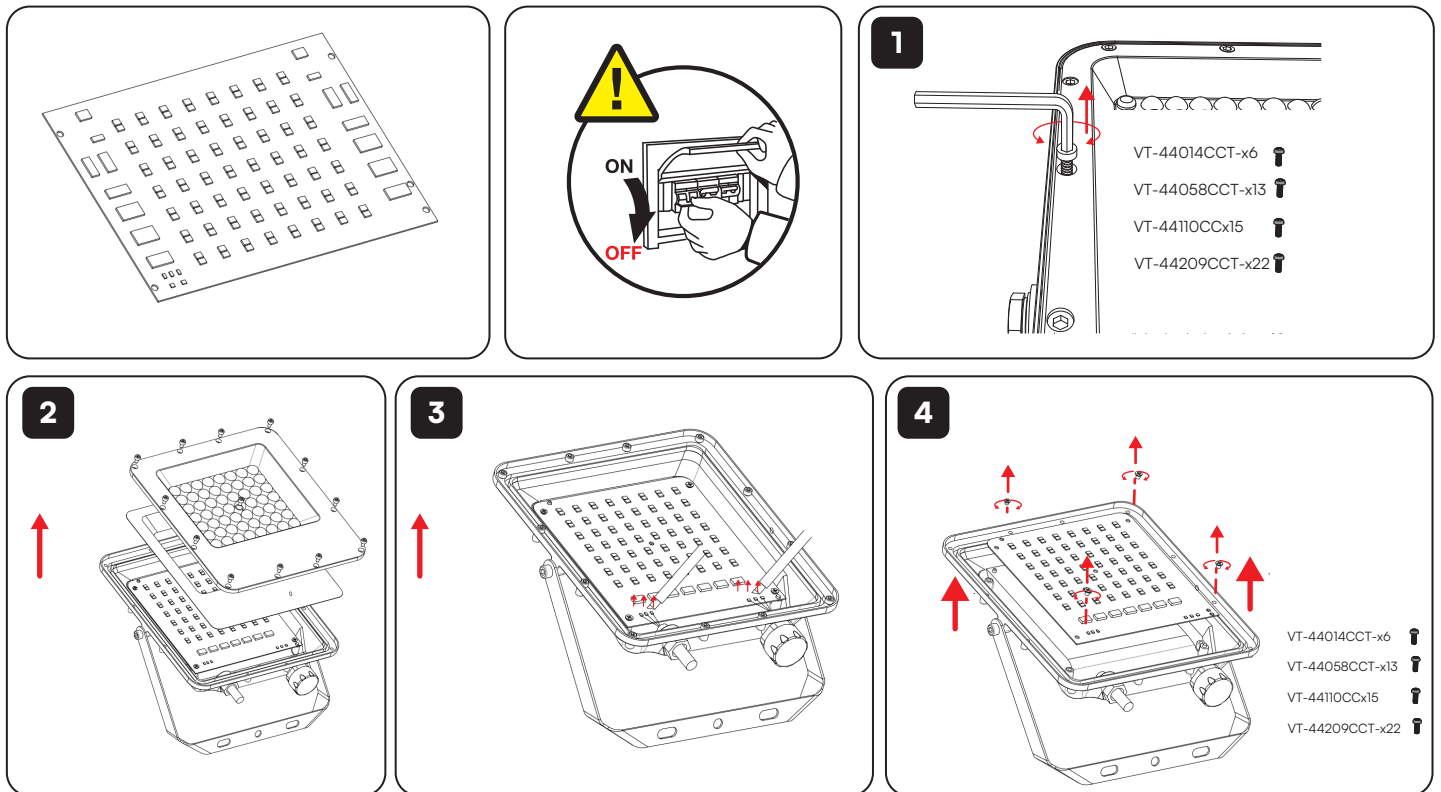

Hinweis: Durch das Entfernen der Lichtquelle erlischt die Garantie.

V-TAC WEST EUROPE LTD. BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN: SUPPORT@V-TAC.EU
FÜR WEITERE PRODUKTE UND ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX





Meaningful Innovation.

UPUTE ZA UPORABU LED REFLEKTOR



IP65
RATING

3 U1
CCT


TEHNIČKI PODACI

MODEL	SKU	VATI	KORISTAN LUMEN @ŠIROKI KONUS	ZRAKA KUT	ŽIVOT SPAN [SATI]	DF	CRI	ULAZNI NAPON	DIMENZIJA	SZ	MAX MONTAŽA VISINA	PROJEKTIRANO PODRUČJE	TIJELO TIP	IK OCJENA
VT-44014CCT	240726	10 W	730 lm	90°	50.000	> 0,9	> 80	Izmišljena struja: 220-240 V, 50/60 Hz	147x33x122mm	192 g	3-5 m	12-34 m²	Aluminij	IK06
VT-44058CCT	240736	50 W	4000 lm	90°	50.000	> 0,9	> 80	Izmišljena struja: 220-240 V, 50/60 Hz	227x33x182mm	418 g	3-5 m	18,5-50,5 m²	Aluminij	IK06
VT-44110CCT	240716	100 W	8150 lm	90°	50.000	> 0,9	> 80	Izmišljena struja: 220-240 V, 50/60 Hz	297x33x242mm	825 g	3-5 m	38-103 m²	Aluminij	IK06
VT-44209CCT	240706	200 W	16450 lm	90°	50.000	> 0,9	> 80	Izmišljena struja: 220-240 V, 50/60 Hz	410x33x326mm	1550 g	3-5 m	100-200 m²	Aluminij	IK06

Radni temperaturni raspon za ove artikle je od -20°C do +40°C.

UVOD I JAMSTVO

Hvala vam što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam pružiti najbolju moguću uslugu. Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije početka instalacije i sačuvate ovaj priručnik za buduću upotrebu. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem prodavaču ili lokalnom dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni vam pružiti najbolju moguću uslugu. Jamstvo vrijedi 6 godina od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana nepravilnom instalacijom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne daje jamstvo za oštećenja bilo koje površine zbog nepravilnog uklanjanja i instalacije proizvoda. Proizvodi su prikladni za rad od 10-12 sati dnevno. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno poništilo bi jamstvo. Jamstvo za ovaj proizvod pokriva samo nedostatke u proizvodnji.

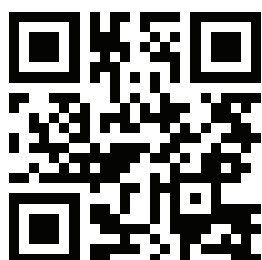

VIŠEJEZIČNO RUČNI QR KOD

Molimo skenirajte QR kod za pristup priručniku na više jezika.



FR

Cet appareil, ses accessoires et câbles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

 


OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


UPOZORENJE

- Prije početka instalacije obavezno isključite napajanje.
- Instalaciju mora izvršiti kvalificirani električar.
- Izvor svjetlosti u ovoj svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač ili njegov servisni agent ili slična kvalificirana osoba.
- Vanjski fleksibilni kabel ili uže ove svjetiljke ne može se zamijeniti; ako je kabel oštećen, svjetiljka će biti uništena.
- Priključni blok nije uključen.
- Tijekom cijele instalacije treba osigurati pravilno uzemljenje.
- Za vanjsku upotrebu.
- Zamijenite svaki napuknuti zaštitni štít.
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih objekata 1 m.



BILJEŠKA


- Kako bi se smanjio rizik od davljenja, fleksibilno ožičenje spojeno na ovu svjetiljku mora biti učinkovito pričvršćeno na zid ako je ožičenje nadohvat ruke.
- Kako bi se održala IP zaštita proizvoda, kabelski ulaz/uvodnica treba biti ugrađena na donjoj strani.

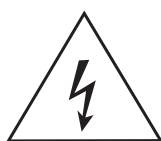


Oprez, opasnost od strujnog udara.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.

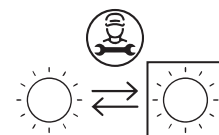


Zamjenjivo svjetlo
izvor od strane profesionalca

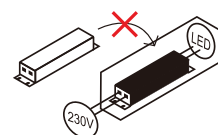

Nezamjenjiva upravljačka oprema

DIJAGRAM UGRADNJE


1

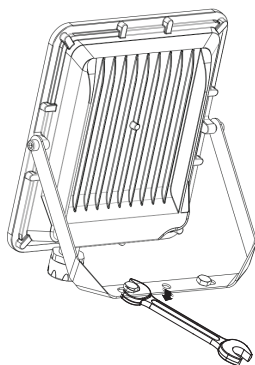


2




3

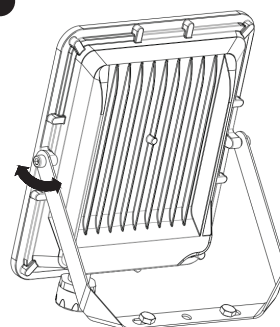

4

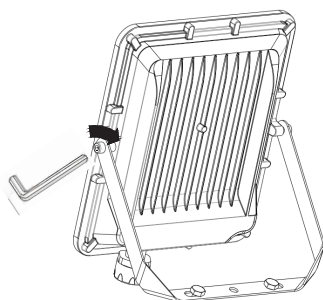


5

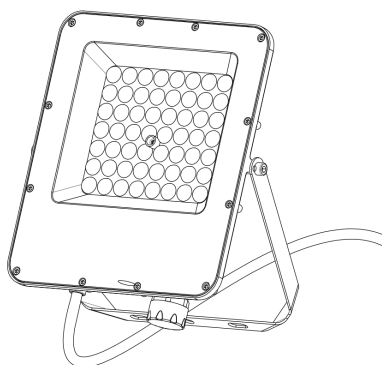

SHEMA OŽIČENJA

Blue	⊕	⊕	N
Y./Grn.	⊕	⊕	⊖
Brown	⊕	⊕	L

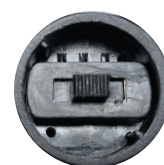

CCT
Prekidač

DULJINA ŽICE: 120 mm


UPUTE ZA UGRADNJU

Važno: Tijekom instalacije strogo slijedite dolje navedene korake. Izbjegavajte primjenu prekomjerne sile na kabel za napajanje. Priključak za napajanje i ostali vanjski vodiči moraju biti presjeka najmanje 3 x 1,0 mm²

- Prije početka instalacije provjerite je li napajanje isključeno.
- Pričvrstite nosače na željenu površinu.
- Otpustite vijke s obje strane nosača.
- Podesite reflektor na željeni kut.
- Zategnite vijke s obje strane nosača kako biste učvrstili položaj.
- Spojite ožičenje reflektora prema dijagramu ožičenja.
- Podesite željenu temperaturu boje pomoću CCT prekidača.
- Uključite napajanje i testirajte reflektor.

UPUTE ZA DEMONTAŽU

(Samo za tim za nadzor tržišta)

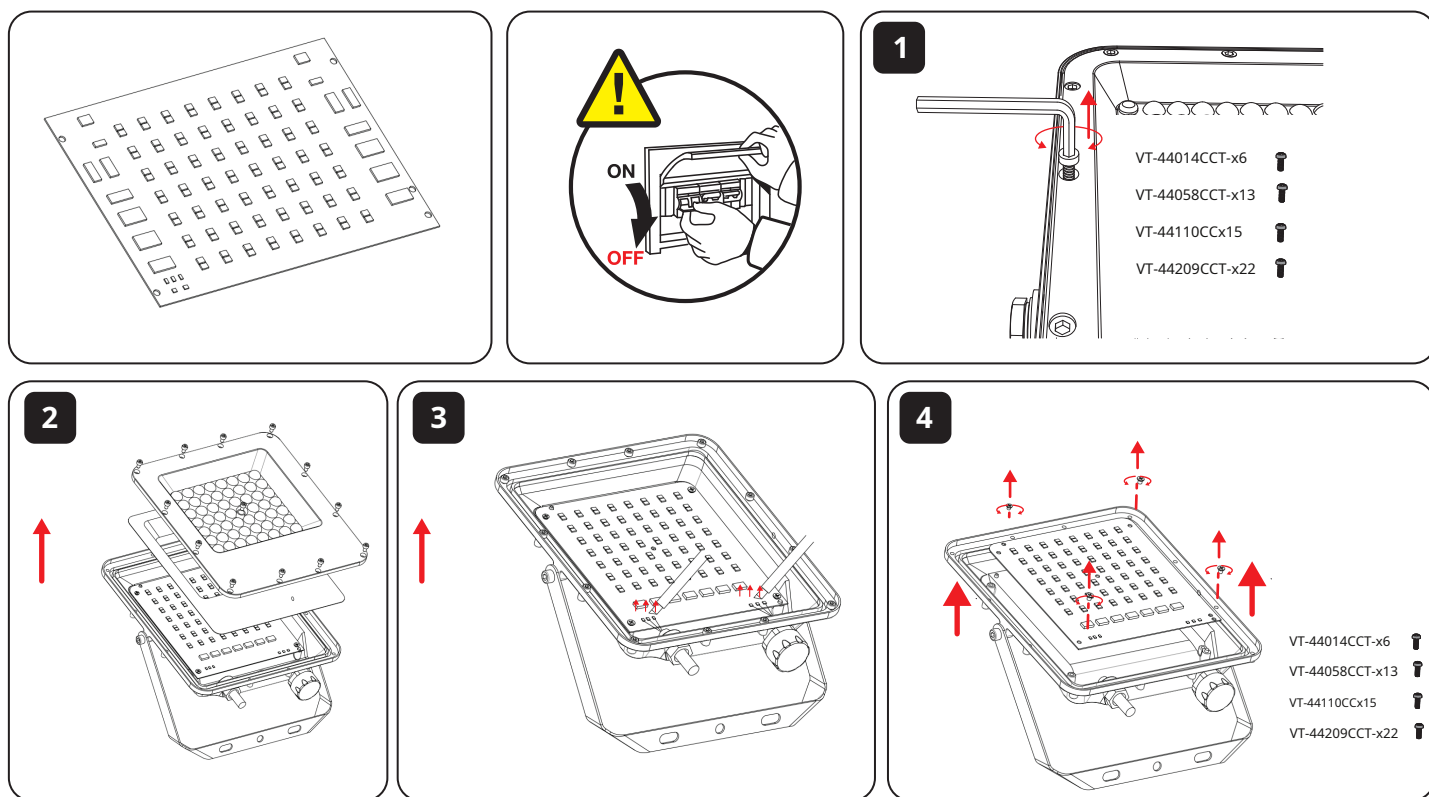

Napomena: Uklanjanje izvora svjetlosti poništava jamstvo

V-TAC WEST EUROPE LTD. U SLUČAJU BILO KAKVOG UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE NA:
SUPPORT@V-TAC.EU ZA VIŠE PROIZVODA ILI UPITE MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE NAŠEG DISTRIBUTERA ILI NAJBLIŽE TRGOVCE.
V-TAC WEST EUROPE LTD. PRIZEMLJE, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRSKA DO2 P593

V-TAC UK d.o.o. U SLUČAJU BILO KAKVIH UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE NA
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX





Meaningful Innovation.

BEDIENUNGSANLEITUNG LED-FLUTLICHT



IP65
RATING

3 IN 1
CCT

TECHNICAL DATA

MODELL	SKU	WATT	NUTZ LUMEN @WIDE CONE	STRAHL WINKEL	LEBENS DAUER [STUNDEN]	DF	CRI	EINGANGSS PANNUNG	DIMENSION	N.W	MAXIMALE MON TAGEHOHE	PROJEKTIERTE FLÄCHE	KÖRPER TYP	IK BEWE RTUNG
VT-44014CCT	240726	10W	730 Lm	90°	50.000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	147x33x122mm	192g	3-5m	12-34m²	Aluminium	IK06
VT-44058CCT	240736	50W	4000 Lm	90°	50.000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	227x33x182mm	418g	3-5m	18.5-50.5m²	Aluminium	IK06
VT-44110CCT	240716	100W	8150 Lm	90°	50.000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	297x33x242mm	825g	3-5m	38-103m²	Aluminium	IK06
VT-44209CCT	240706	200W	16450 Lm	90°	50.000	>0.9	>80	AC: 220-240V, 50/60Hz	410x33x326mm	1550g	3-5m	100-200m²	Aluminium	IK06

Der Betriebstemperaturbereich für diese Artikel liegt zwischen -20 °C

EINLEITUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von V-TAC entschieden haben. V-TAC wird Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder den lokalen Anbieter, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese sind geschult und stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Die Garantie gilt für 6 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Entfernung und Installation des Produkts entstanden sind. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts für 24 Stunden am Tag erlischt die Garantie. Diese Garantie gilt nur für Herstellungsfehler.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIEN, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

WARNING

- Bitte schalten Sie vor Beginn der Installation unbedingt den Strom ab.
- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn die Schnur beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Klemmenblock nicht im Lieferumfang enthalten.
- Während der gesamten Installation muss für eine ordnungsgemäße Erdung gesorgt werden.
- Für den Außenbereich.
- Ersetzen Sie alle rissigen Schutzabdeckungen. 
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1 m. 

HINWEIS


- Um die Strangulierungsgefahr zu verringern, muss die an diese Leuchte angeschlossene flexible Verkabelung wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Verkabelung in Reichweite befindet.
- Um die IP-Schutzart des Produkts aufrechtzuerhalten, sollte die Kabeleinführung/Ver-schraubung an der Unterseite installiert werden.




Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

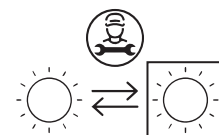


Replaceable light source by a professional

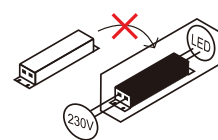

Non-replaceable control gear

INSTALLATIONS-DIAGRAMM


1

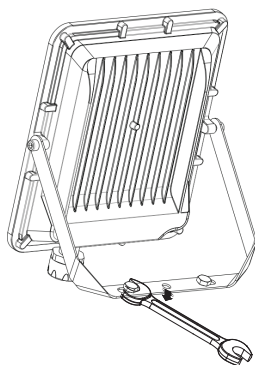


2




3

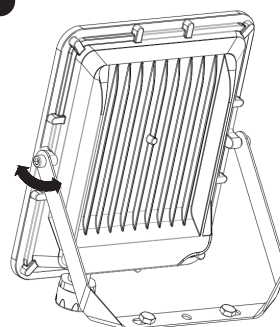

4


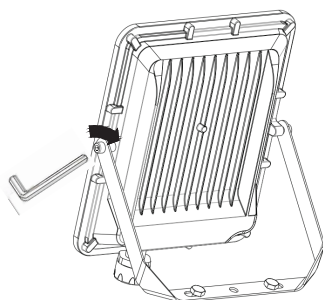


5

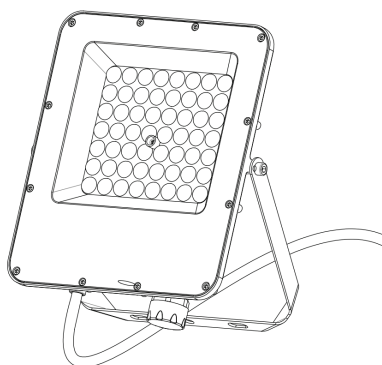

DRAHT LÄNGE: 120 mm

VERKABELUNGSPLAN

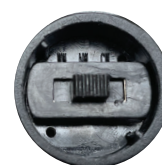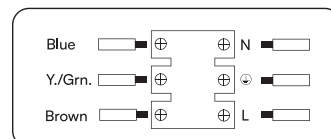

CCT
Schalter


INSTALLATIONSANLEITUNG

Wichtig: Befolgen Sie bei der Installation unbedingt die folgenden Schritte. Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Stromkabel aus. Der Versorgungsanschluss und andere externe Verdrahtungsleiter müssen mindestens 3 x 1,0 mm² groß sein.

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befestigen Sie die Halterungen an der gewünschten Oberfläche.
- Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung.
- Stellen Sie den Scheinwerfer auf den gewünschten Winkel ein.
- Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung fest, um die Position zu sichern.
- Schließen Sie die Verkabelung des Scheinwerfers gemäß dem Schaltplan an.
- Stellen Sie die gewünschte Farbtemperatur mit dem CCT-Schalter ein.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie den Scheinwerfer.

DEMONTAGEANLEITUNG

(Nur für das Marktüberwachungsteam)

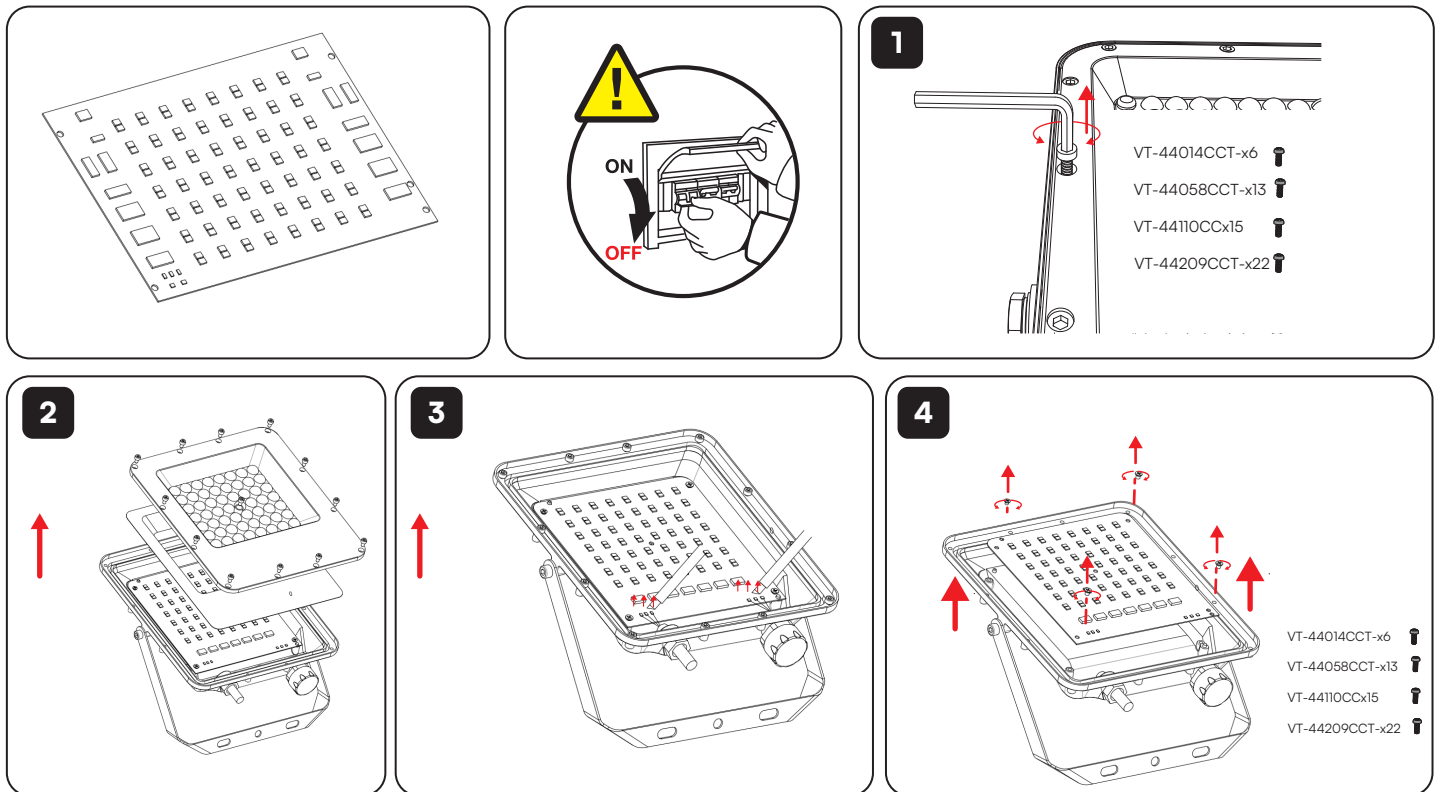

Hinweis: Durch das Entfernen der Lichtquelle erlischt die Garantie.

V-TAC WEST EUROPE LTD. BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN: SUPPORT@V-TAC.EU
FÜR WEITERE PRODUKTE UND ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX





Meaningful Innovation.

UPUTE ZA UPORABU LED REFLEKTOR



IP65
RATING

3 IN 1
CCT


TEHNIČKI PODACI

MODEL	SKU	VATI	KORISTAN LUMEN @ŠIROKI KONUS	ZRAKA KUT	ŽIVOT SPAN [SATI]	DF	CRI	ULAZNI NAPON	DIMENZIJA	SZ	MAX MONTAŽA VISINA	PROJEKTIRANO PODRUČJE	TIJELO TIP	IK OCJENA
VT-44014CCT	240726	10 W	730 lm	90°	50.000	> 0,9	> 80	Izmjenična struja: 220-240 V, 50/60 Hz	147x33x122mm	192 g	3-5 m	12-34 m²	Aluminij	IK06
VT-44058CCT	240736	50 W	4000 lm	90°	50.000	> 0,9	> 80	Izmjenična struja: 220-240 V, 50/60 Hz	227x33x182mm	418 g	3-5 m	18,5-50,5 m²	Aluminij	IK06
VT-44110CCT	240716	100 W	8150 lm	90°	50.000	> 0,9	> 80	Izmjenična struja: 220-240 V, 50/60 Hz	297x33x242mm	825 g	3-5 m	38-103 m²	Aluminij	IK06
VT-44209CCT	240706	200 W	16450 lm	90°	50.000	> 0,9	> 80	Izmjenična struja: 220-240 V, 50/60 Hz	410x33x326mm	1550 g	3-5 m	100-200 m²	Aluminij	IK06

Radni temperaturni raspon za ove artikle je od -20°C do +40°C.

UVOD I JAMSTVO

Hvala vam što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam pružiti najbolju moguću uslugu. Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije početka instalacije i sačuvate ovaj priručnik za buduću upotrebu. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem prodavaču ili lokalnom dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni vam pružiti najbolju moguću uslugu. Jamstvo vrijedi 6 godina od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana nepravilnom instalacijom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne daje jamstvo za oštećenja bilo koje površine zbog nepravilnog uklanjanja i instalacije proizvoda. Proizvodi su prikladni za rad od 10-12 sati dnevno. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno poništilo bi jamstvo. Jamstvo za ovaj proizvod pokriva samo nedostatke u proizvodnji.

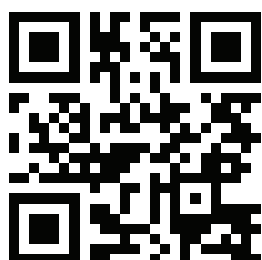

VIŠEJEZIČNO RUČNI QR KOD

Molimo skenirajte QR kod za pristup priručniku na više jezika.



FR

Cet appareil, ses accessoires et câbles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

 


OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


UPOZORENJE

- Prije početka instalacije obavezno isključite napajanje.
- Instalaciju mora izvršiti kvalificirani električar.
- Izvor svjetlosti u ovoj svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač ili njegov servisni agent ili slična kvalificirana osoba.
- Vanjski fleksibilni kabel ili uže ove svjetiljke ne može se zamijeniti; ako je kabel oštećen, svjetiljka će biti uništena.
- Priključni blok nije uključen.
- Tijekom cijele instalacije treba osigurati pravilno uzemljenje.
- Za vanjsku upotrebu.
- Zamijenite svaki napuknuti zaštitni štít.
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih objekata 1 m.



BILJEŠKA


- Kako bi se smanjio rizik od davljenja, fleksibilno ožičenje spojeno na ovu svjetiljku mora biti učinkovito pričvršćeno na zid ako je ožičenje nadohvat ruke.
- Kako bi se održala IP zaštita proizvoda, kabelski ulaz/uvodnica treba biti ugrađena na donjoj strani.

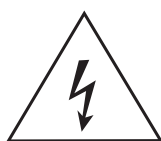


Oprez, opasnost od strujnog udara.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.

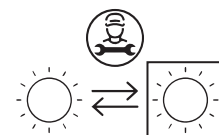


Zamjenjivo svjetlo
izvor od strane profesionalca

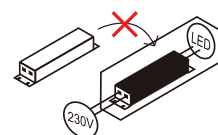

Nezamjenjiva upravljačka oprema

DIJAGRAM UGRADNJE


1

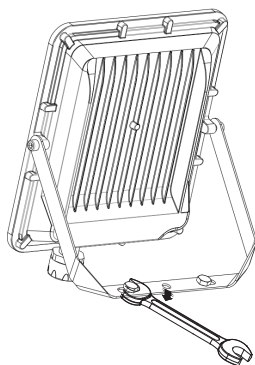


2




3

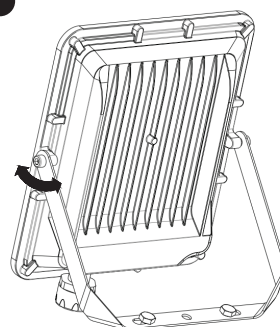

4

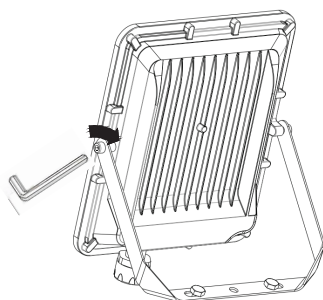


5

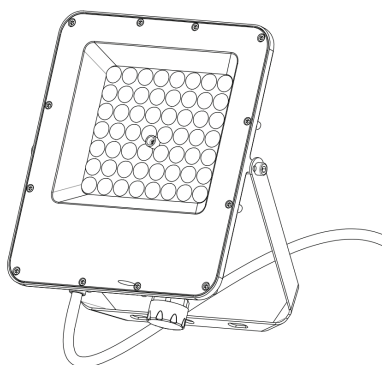

SHEMA OŽIČENJA

Blue	⊕	⊕	N
Y./Grn.	⊕	⊕	⊖
Brown	⊕	⊕	L

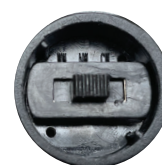

CCT
Prekidač

DULJINA ŽICE: 120 mm


UPUTE ZA UGRADNJU

Važno: Tijekom instalacije strogo slijedite dolje navedene korake. Izbjegavajte primjenu prekomjerne sile na kabel za napajanje. Priključak za napajanje i ostali vanjski vodiči moraju biti presjeka najmanje 3 x 1,0 mm²

- Prije početka instalacije provjerite je li napajanje isključeno.
- Pričvrstite nosače na željenu površinu.
- Otpustite vijke s obje strane nosača.
- Podesite reflektor na željeni kut.
- Zategnite vijke s obje strane nosača kako biste učvrstili položaj.
- Spojite ožičenje reflektora prema dijagramu ožičenja.
- Podesite željenu temperaturu boje pomoću CCT prekidača.
- Uključite napajanje i testirajte reflektor.

UPUTE ZA DEMONTAŽU

(Samo za tim za nadzor tržišta)

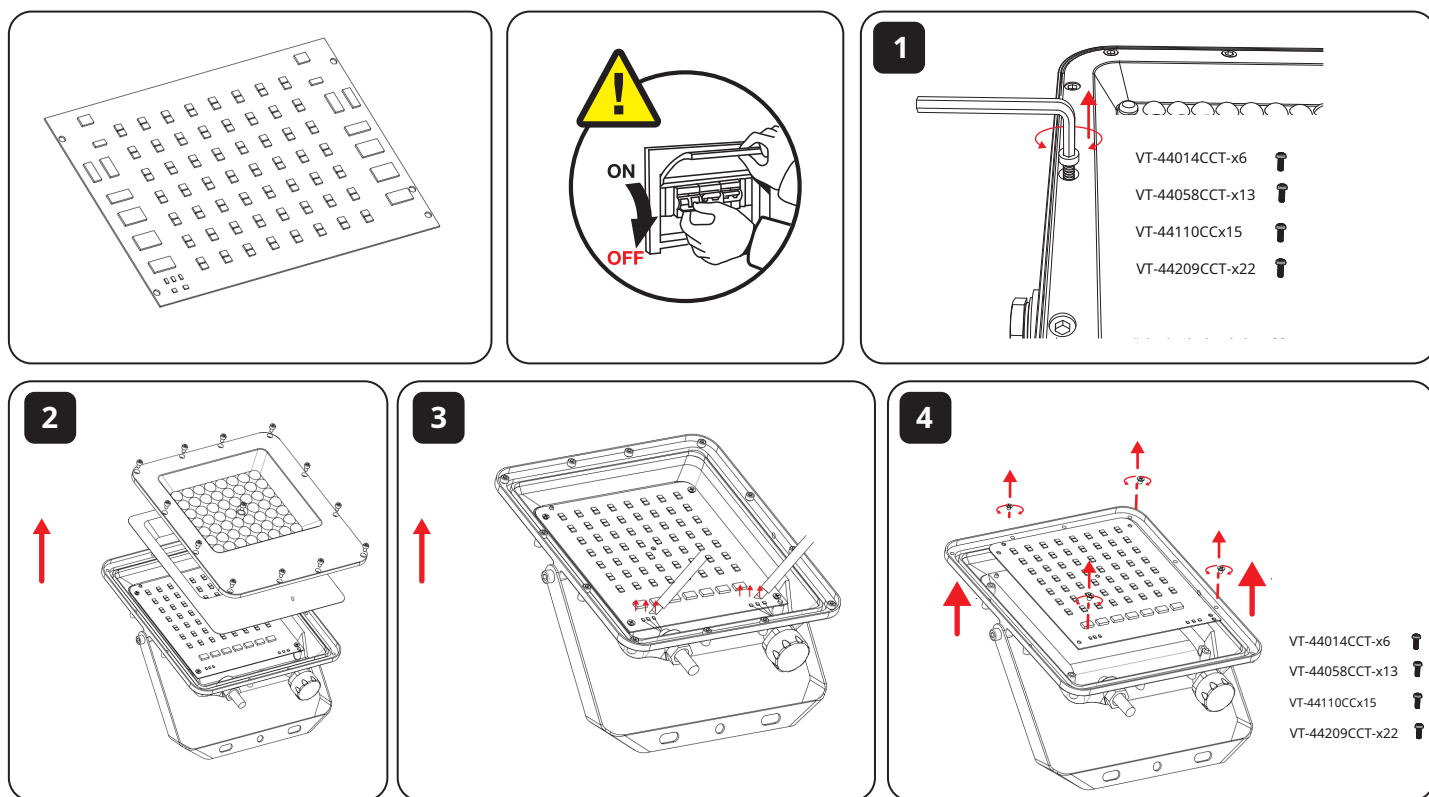

Napomena: Uklanjanje izvora svjetlosti poništava jamstvo

V-TAC WEST EUROPE LTD. U SLUČAJU BILO KAKVOG UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE NA:
SUPPORT@V-TAC.EU ZA VIŠE PROIZVODA ILI UPITE MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE NAŠEG DISTRIBUTERA ILI NAJBLIŽE TRGOVCE.
V-TAC WEST EUROPE LTD. PRIZEMLJE, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRSKA DO2 P593

V-TAC UK d.o.o. U SLUČAJU BILO KAKVIH UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE NA
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

