



Meaningful Innovation.

## INSTRUCTION MANUAL LED FLOOD LIGHT



**6 YEAR  
WARRANTY\***



**SUPER BRIGHT**

**135+**

**LM/WATT EFFICIENCY**

**IP65  
RATING**

### TECHNICAL DATA

| MODEL    | SKU                        | WATTS | USEFUL LUMENS | BEAM ANGLE | LIFE SPAN [HOURS] | DF   | CRI | INPUT VOLTAGE        | OPERATION TEMPERATURE | DIMENSION      | BODY TYPE | N.W [KGS] | MAX MOUNTING HEIGHT | PROJECTED AREA [MMP] | IK RATING |
|----------|----------------------------|-------|---------------|------------|-------------------|------|-----|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------|
| VT-44033 | 231976<br>231986           | 30W   | 3450 lm       | 115°       | 30,000            | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C         | 164x34x144mm   | Aluminium | 0.41      | <5M                 | 23616                | IK05      |
| VT-4455  | 231996<br>232166<br>232176 | 50W   | 5740 lm       | 115°       | 30,000            | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C         | 185x162x35mm   | Aluminium | 0.56      | <5M                 | 29970                | IK05      |
| VT-44101 | 232006<br>232186<br>232196 | 100W  | 11480 lm      | 115°       | 30,000            | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C         | 256x229x42mm   | Aluminium | 1.1       | <5M                 | 58624                | IK05      |
| VT-44153 | 232016<br>232026           | 150W  | 17220 lm      | 115°       | 30,000            | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C         | 331x47x278mm   | Aluminium | 1.78      | <5M                 | 92018                | IK05      |
| VT-44201 | 232206<br>232216           | 200W  | 22960 lm      | 115°       | 30,000            | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C         | 406x333x47mm   | Aluminium | 2.8       | <5M                 | 135198               | IK05      |
| VT-44003 | 232036<br>238256           | 300W  | 34440 lm      | 115°       | 30,000            | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C         | 498x411.6x48mm | Aluminium | 4.39      | <5M                 | 204977               | IK05      |

\*This product contains a light source of energy efficiency class<D>, where <D> shall be replaced by the energy efficiency class of the contained light source.


### INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 6 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.



#### MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

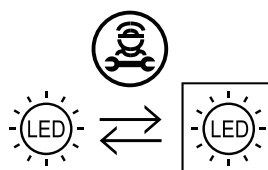

Replaceable (LED only)  
light source by a professional



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et câbles  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Terminal block not included.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- For outdoor use.
- Replace any cracked protective shield. 
- Minimum distance from lighted objects 1m. 

## NOTE

- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- In order to maintain the IP protection of the product, the cable entry/gland should be installed on the bottom side.

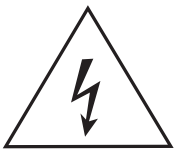


Caution, risk of electric shock.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

## INSTALLATION DIAGRAM

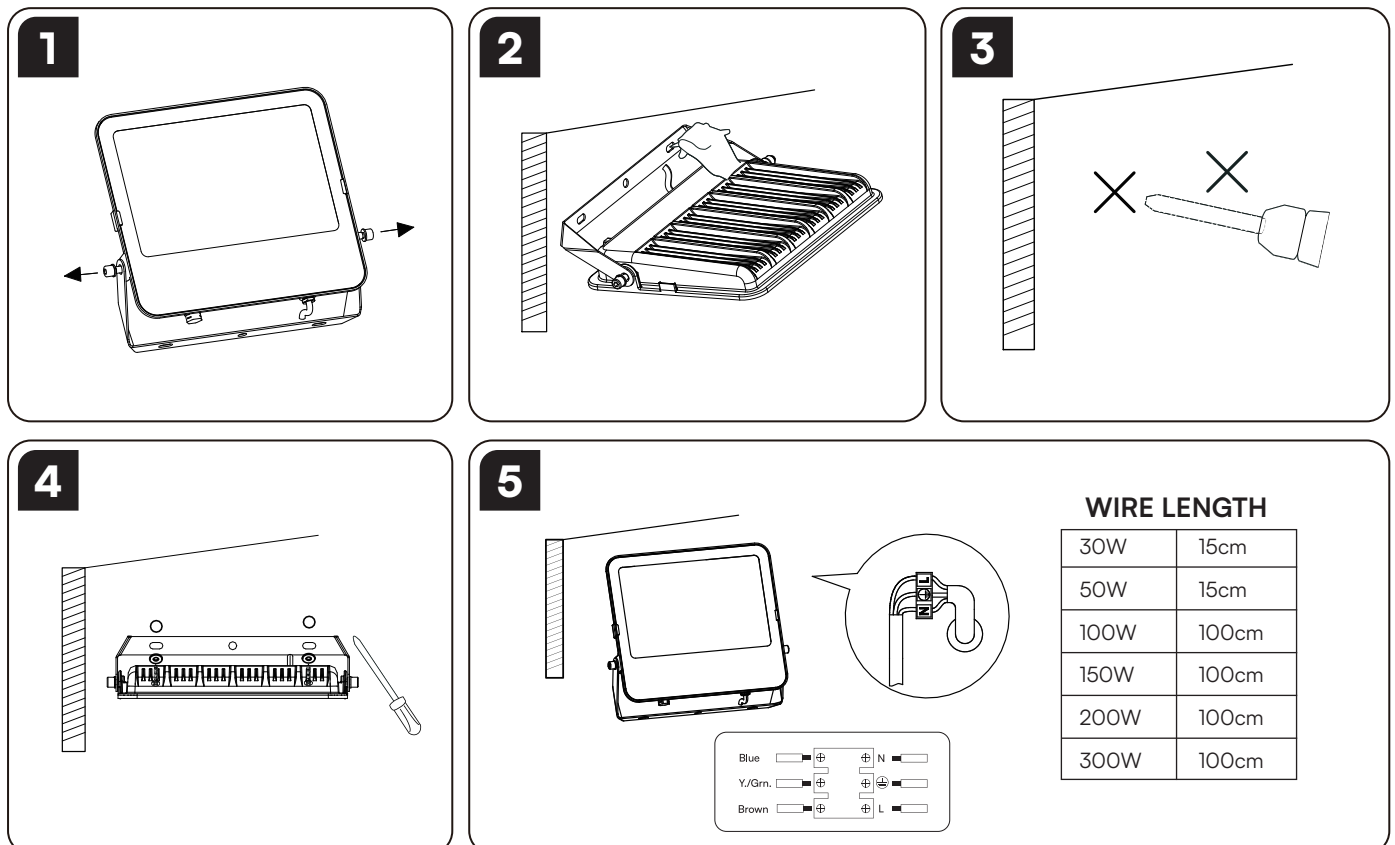

## INSTALLATION INSTRUCTION

- DO NOT USE IN AREAS WITH LIMITED VENTILATION OR OUTSIDE THE RATED AMBIENT TEMPERATURE RANGE. \*CONNECT WITH WATERPROOF CABLE HOUSE ONLY. \*ENSURE ELECTRICITY IS SWITCH OFF BEFORE INSTALLATION.


- Please do not mount to a surface that is prone to vibrations.\*

Remove the screw and the bracket afterward. (Figure 1) Before drilling, mark the hole position for fixing the bracket onto the wall (Screw not supplied). (Figure 2)

- Screw the retaining bracket to the wall with a suitable quantity of screws. (Figure 4)
- Mount the bracket back to the fixture. Adjust the floodlight according to the desired position. Tighten the screw. (Figure 5) Connect your main cable (HO5RN-F3G1.0mm2 Recommended) with the input lead of our product through the waterproof junction box. Note, the line (-) of the lead. (Need to use the junction box of IP65 or above, ensure to tighten the waterproof screw) Switch on the power to make sure if the product is working.

## DISMANTLING INSTRUCTIONS

(For Market surveillance team only)

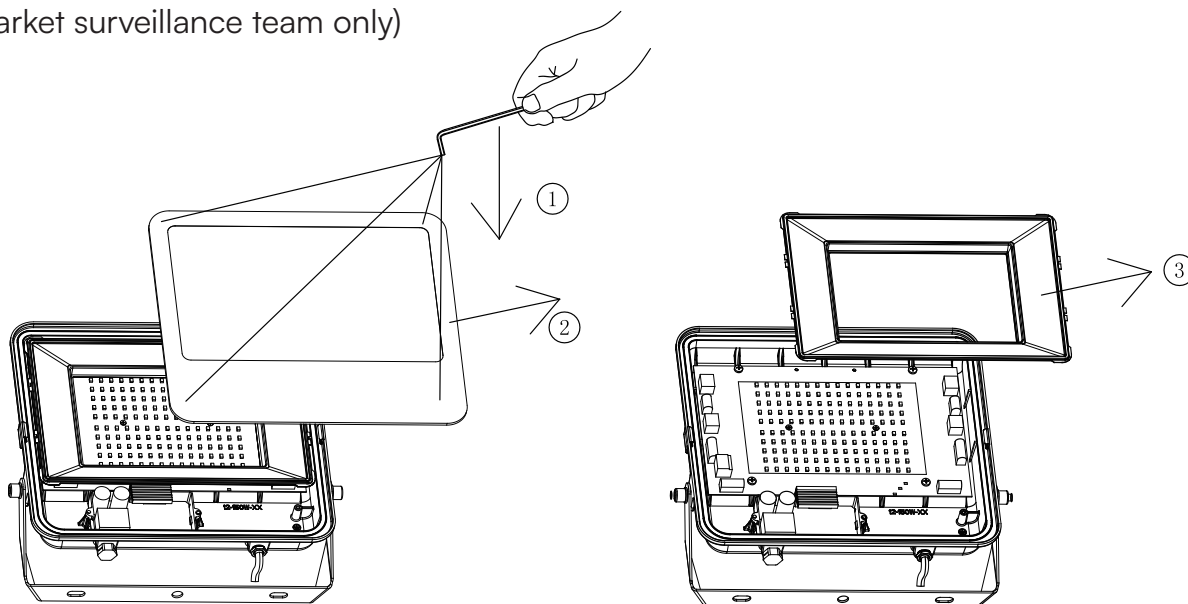

Note: Light source removal will void the warranty

**V-TAC EUROPE LTD.** IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT:  
SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR  
OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

**V-TAC UK LTD.** IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT  
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX





Meaningful Innovation.

## BEDIENUNGSANLEITUNG LED-FLUTLICHT

**6** 6 YEAR  
WARRANTY\*

**CREE**  
LED  
POWERED



**SUPER BRIGHT**  
**135+**  
LM/WATT EFFICIENCY

**IP65**  
RATING


### TECHNISCHE DATEN

| MODELL   | SKU                        | WATT | NÜTZLICHE LUMEN | STRAHL WINKEL | LEBENS DAUER [STUNDEN] | DF   | CRI | EINGANGS PANNUNG     | BETRIEBS TEMPERATUR | DIMENSION      | KÖRP ERBAU | N.W [KGS] | MAXIMALE MONTA GEHÖHE | PROJEK TIERTE FLÄCHE [MMP] | IK BEWERTUNG |
|----------|----------------------------|------|-----------------|---------------|------------------------|------|-----|----------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| VT-44033 | 231976<br>231986           | 30W  | 3450 lm         | 115°          | 30,000                 | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C       | 164x34x144mm   | Aluminium  | 0.41      | <5M                   | 23616                      | IK05         |
| VT-4455  | 231996<br>232166<br>232176 | 50W  | 5740 lm         | 115°          | 30,000                 | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C       | 185x162x35mm   | Aluminium  | 0.56      | <5M                   | 29970                      | IK05         |
| VT-44101 | 232006<br>232186<br>232196 | 100W | 11480 lm        | 115°          | 30,000                 | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C       | 256x229x42mm   | Aluminium  | 1.1       | <5M                   | 58624                      | IK05         |
| VT-44153 | 232016<br>232026           | 150W | 17220 lm        | 115°          | 30,000                 | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C       | 331x47x278mm   | Aluminium  | 1.78      | <5M                   | 92018                      | IK05         |
| VT-44201 | 232206<br>232216           | 200W | 22960 lm        | 115°          | 30,000                 | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C       | 406x333x47mm   | Aluminium  | 2.8       | <5M                   | 135198                     | IK05         |
| VT-44003 | 232036<br>238256           | 300W | 34440 lm        | 115°          | 30,000                 | >0.9 | >70 | AC: 220-240V<br>50Hz | -20° to +45°C       | 498x411.6x48mm | Aluminium  | 4.39      | <5M                   | 204977                     | IK05         |

\*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>, wobei <D> durch die Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle ersetzt werden muss.

### EINLEITUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von V-TAC entschieden haben. V-TAC wird Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder den lokalen Anbieter, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese sind geschult und stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Die Garantie gilt für 6 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Entfernung und Installation des Produkts entstanden sind. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts für 24 Stunden am Tag erlischt die Garantie. Diese Garantie gilt nur für Herstellungsfehler.

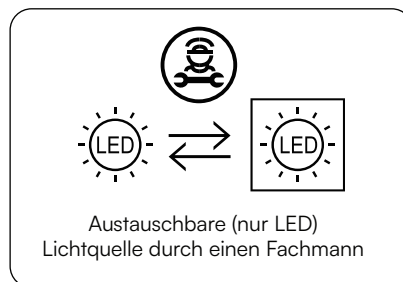

FR

Cet appareil, ses accessoires et câbles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTE UND ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN O2, IRLAND DO2 P593

## WARNUNG

- Bitte schalten Sie vor Beginn der Installation unbedingt den Strom ab.
- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Klemmenblock nicht im Lieferumfang enthalten.
- Während der gesamten Installation muss für eine ordnungsgemäße Erdung gesorgt werden.
- Für den Außenbereich.
- Ersetzen Sie alle rissigen Schutzabdeckungen.  
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1 m.  

## HINWEIS

- Um die Strangulierungsgefahr zu verringern, muss die an diese Leuchte angeschlossene flexible Verkabelung wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Verkabelung in Reichweite befindet.
- Um die IP-Schutzart des Produkts aufrechtzuerhalten, sollte die Kabeleinführung/Verschraubung an der Unterseite installiert werden.

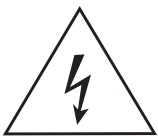

Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

## INSTALLATIONS DIAGRAMM

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**DRAHT LÄNGE**

|      |       |
|------|-------|
| 30W  | 15cm  |
| 50W  | 15cm  |
| 100W | 100cm |
| 150W | 100cm |
| 200W | 100cm |
| 300W | 100cm |

Blue   N 

Y./Grn.   


Brown   L 

## INSTALLATIONSANLEITUNG

- NICHT IN BEREICHEN MIT BESCHRÄNKTER BELÜFTUNG ODER AUSSERHALB DES NENN-UMGEBUNGSTEMPERATURBEREICHES VERWENDEN. \*NUR MIT WASSERDICHTEM KABELANSCHLUSS VERBINDEN. \*VOR DER INSTALLATION SICHERSTELLEN, DASS DER STROM ABGESCHALTET IST.
- Bitte nicht an einer Oberfläche montieren, die Vibrationen ausgesetzt ist.
- Entfernen Sie anschließend die Schraube und die Halterung. (Abbildung 1) Markieren Sie vor dem Bohren die Lochposition für die Befestigung der Halterung an der Wand (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). (Abbildung 2)
- Schrauben Sie die Halterung mit einer geeigneten Anzahl von Schrauben an der Wand fest. (Abbildung 4)
- Befestigen Sie die Halterung wieder an der Vorrichtung. Richten Sie den Scheinwerfer auf die gewünschte Position aus. Ziehen Sie die Schraube fest. (Abbildung 5) Verbinden Sie Ihr Hauptkabel (HO5RN-F3G1,0 mm<sup>2</sup> empfohlen) über die wasserdichte Anschlussdose mit dem Eingangskabel unseres Produkts. Beachten Sie die Leitung (-) des Kabels. (Verwenden Sie eine Anschlussdose mit Schutzart IP65 oder höher und ziehen Sie die wasserdichte Schraube fest an.) Schalten Sie das Gerät ein, um sicherzustellen, dass es funktioniert.

## DEMONTAGEANLEITUNG

(Nur für das Marktüberwachungsteam)

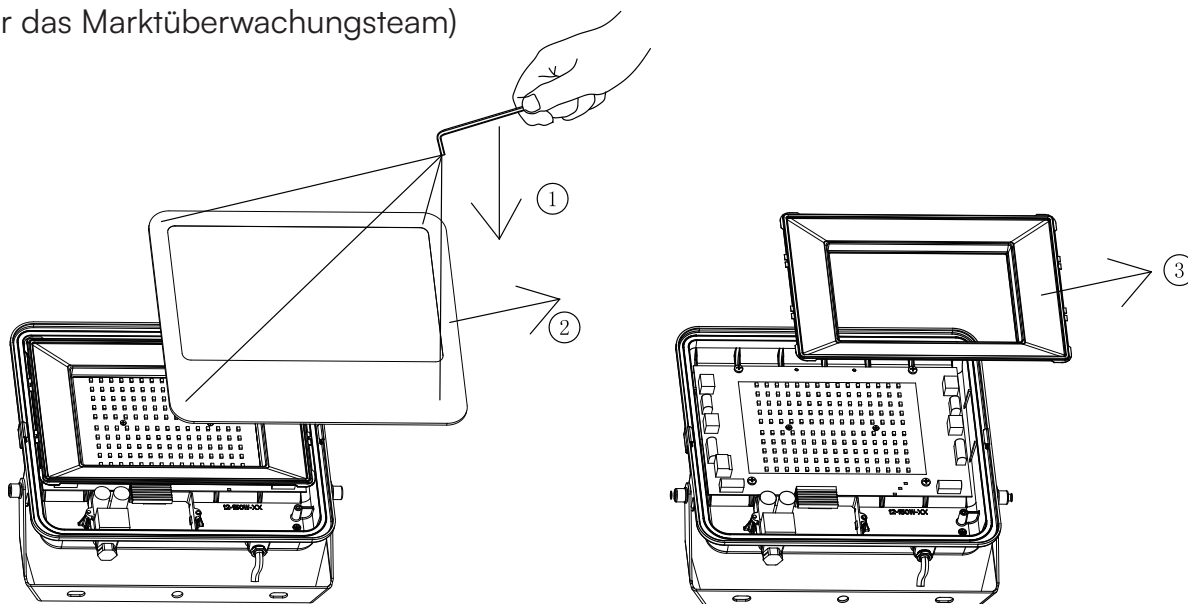

Hinweis: Durch das Entfernen der Lichtquelle erlischt die Garantie.

**V-TAC EUROPE LTD.** BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN:  
SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER  
DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIEN, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

**V-TAC UK LTD.** BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN  
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 OAX







Meaningful Innovation.

## UPUTE ZA UPORABU LED REFLEKTOR

**6** 6 YEAR  
WARRANTY\*

**CREE**  
LED  
POWERED



**SUPER BRIGHT**  
**135+**  
LM/WATT EFFICIENCY

**IP65**  
RATING

### TEHNIČKI PODACI

| MODEL    | SKU                        | VATI  | KORISTAN LUMENI | ZRAKA KUT | ŽIVOTNI TRAJ [SATI] | DF    | CRI  | ULAZNI NAPON                          | OPERACIJA TEMPERATURA | DIMENZIJA       | TIJELO TIP | SZ [KGS] | MAX MONTAŽA VISINA | PROJEKTIRANO PODRUČJE (MMP) | IK OCJENA |
|----------|----------------------------|-------|-----------------|-----------|---------------------|-------|------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| VT-44033 | 231976<br>231986           | 30 W  | 3450 lm         | 115°      | 30.000              | > 0,9 | > 70 | Izmjenična struja: 220-240 V<br>50 Hz | -20° do +45°C         | 164x34x144mm    | Aluminij   | 0,41     | <5 mlijuna         | 23616                       | IK05      |
| VT-4455  | 231996<br>232166<br>232176 | 50 W  | 5740 lm         | 115°      | 30.000              | > 0,9 | > 70 | Izmjenična struja: 220-240 V<br>50 Hz | -20° do +45°C         | 185x162x35mm    | Aluminij   | 0,56     | <5 mlijuna         | 29970                       | IK05      |
| VT-44101 | 232006<br>232186<br>232196 | 100 W | 11480 lm        | 115°      | 30.000              | > 0,9 | > 70 | Izmjenična struja: 220-240 V<br>50 Hz | -20° do +45°C         | 256x229x42mm    | Aluminij   | 1,1      | <5 mlijuna         | 58624                       | IK05      |
| VT-44153 | 232016<br>232026           | 150 W | 17220 lm        | 115°      | 30.000              | > 0,9 | > 70 | Izmjenična struja: 220-240 V<br>50 Hz | -20° do +45°C         | 331x47x278mm    | Aluminij   | 1,78     | <5 mlijuna         | 92018                       | IK05      |
| VT-44201 | 232206<br>232216           | 200 W | 22960 lm        | 115°      | 30.000              | > 0,9 | > 70 | Izmjenična struja: 220-240 V<br>50 Hz | -20° do +45°C         | 406x333x47mm    | Aluminij   | 2,8      | <5 mlijuna         | 135198                      | IK05      |
| VT-44003 | 232036<br>238256           | 300 W | 34440 lm        | 115°      | 30.000              | > 0,9 | > 70 | Izmjenična struja: 220-240 V<br>50 Hz | -20° do +45°C         | 498x411,6x48 mm | Aluminij   | 4,39     | <5 mlijuna         | 204977                      | IK05      |


\* Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <D>, gdje se <D> zamjenjuje klasom energetske učinkovitosti sadržanog izvora svjetlosti.

### UVOD I JAMSTVO

Hvala vam što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam pružiti najbolju moguću uslugu. Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije početka instalacije i sačuvate ovaj priručnik za buduću upotrebu. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem prodavaču ili lokalnom dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni vam pružiti najbolju moguću uslugu. Jamstvo vrijedi 6 godina od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana nepravilnom instalacijom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne daje jamstvo za oštećenja bilo koje površine zbog nepravilnog uklanjanja i instalacije proizvoda. Proizvodi su prikladni za rad od 10-12 sati dnevno. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno poništilo bi jamstvo. Jamstvo za ovaj proizvod pokriva samo nedostatke u proizvodnji.



**VIŠEJEZIČNO  
RUČNI QR KOD**  
Molimo skenirajte QR  
kod za pristup  
priručniku na više jezika.

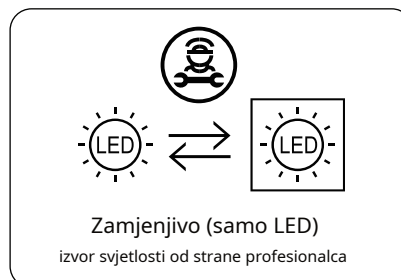

FR

Cet  
appareil,  
ses  
accessoires  
et cordons  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

U SLUČAJU BILO KAKVOG PITANJA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE NA: SUPPORT@V-TAC.EU ZA VIŠE PROIZVODA, UPITE MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE NAŠEG DISTRIBUTERA ILI NAJBЛИŽE TRGOVCE. V-TAC WEST EUROPE LTD.


PRIZEMLJE, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRSKA DO2 P593

## UPOZORENJE

- Prije početka instalacije obavezno isključite napajanje.
- Instalaciju mora izvršiti kvalificirani električar.
- Izvor svjetlosti u ovoj svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač ili njegov servisni agent ili slična kvalificirana osoba.
- Ako je vanjski fleksibilni kabel ili uže ove svjetiljke oštećen, zamijenit će ga isključivo proizvođač ili njegov servisni agent ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Priključni blok nije uključen.
- Tijekom cijele instalacije treba osigurati pravilno uzemljenje.
- Za vanjsku upotrebu.
- Zamijenite svaki napuknuti zaštitni štiti. 
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih objekata 1 m. 

## BILJEŠKA

- Kako bi se smanjio rizik od davljenja, fleksibilno ožičenje spojeno na ovu svjetiljku mora biti učinkovito pričvršćeno na zid ako je ožičenje nadohvat ruke.
- Kako bi se održala IP zaštita proizvoda, kabelski ulaz/uvodnica treba biti ugrađena na donjoj strani.




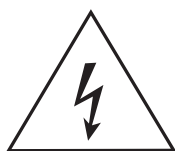


Oprez, opasnost od strujnog udara.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.

## DIJAGRAM UGRADNJE

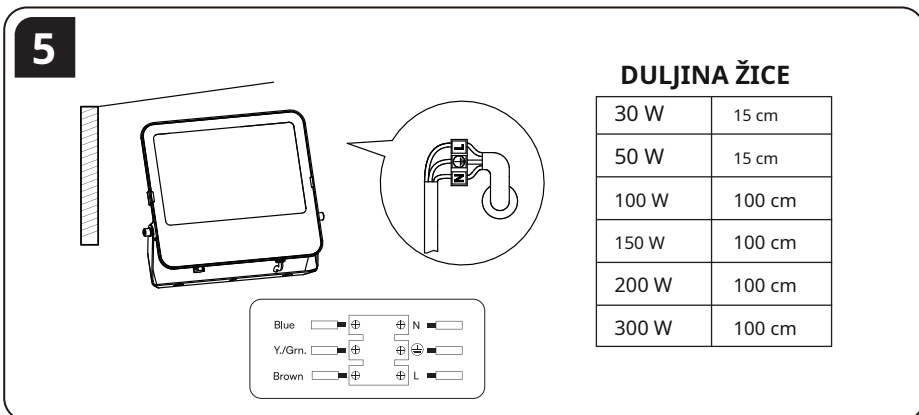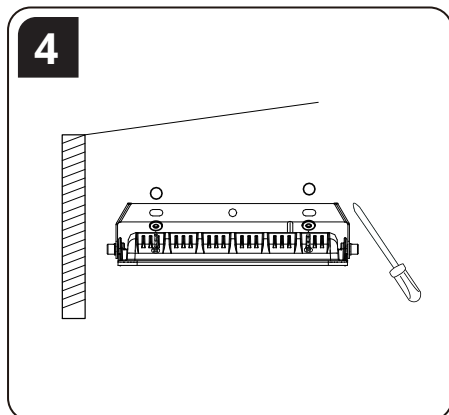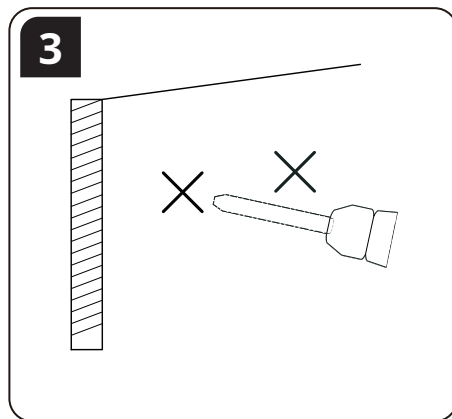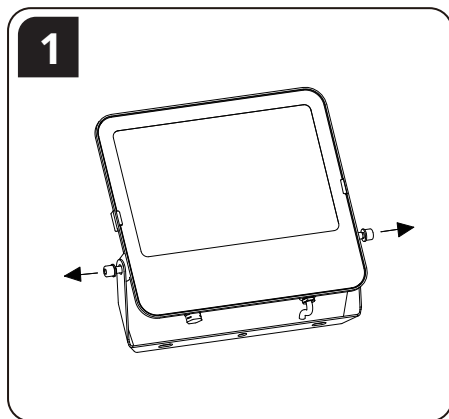




## UPUTE ZA UGRADNJU

- NE KORISTITE U PROSTORIJAMA S OGRANIČENOM VENTILACIJOM ILI IZVAN NAZIVNOG RASPONA TEMPERATURE OKOLICE. \*SPOJITE SAMO S VODOOTPORNOM KUĆICOM ZA KABEL. \*PRIJE UGRADNJE PROVJERITE JE LI ELEKTRIČNA ENERGIJA ISKLJUČENA.
- Molimo vas da ne montirate na površinu koja je sklona vibracijama.\*  
Uklonite vijak i nosač prema naprijed. (Slika 1) Prije bušenja označite položaj rupe za pričvršćivanje nosača na zid (Vijak nije isporučen). (Slika 2)
- Pričvrstite nosač na zid odgovarajućim brojem vijaka. (Slika 4)
- Vratite nosač na rasvjetno tijelo. Podesite reflektor prema željenom položaju. Zategnite vijak. (Slika 5) Spojite glavni kabel (preporučeno HO5RN-F3G1.0mm2) s ulaznim vodičem našeg proizvoda kroz vodootpornu razvodnu kutiju. Obratite pozornost na liniju (-) vodiča. (Potrebno je koristiti razvodnu kutiju IP65 ili više, obavezno zategnite vodootporni vijak) Uključite napajanje kako biste se uvjerali da proizvod radi.

## UPUTE ZA DEMONTAŽU

(Samo za tim za nadzor tržišta)

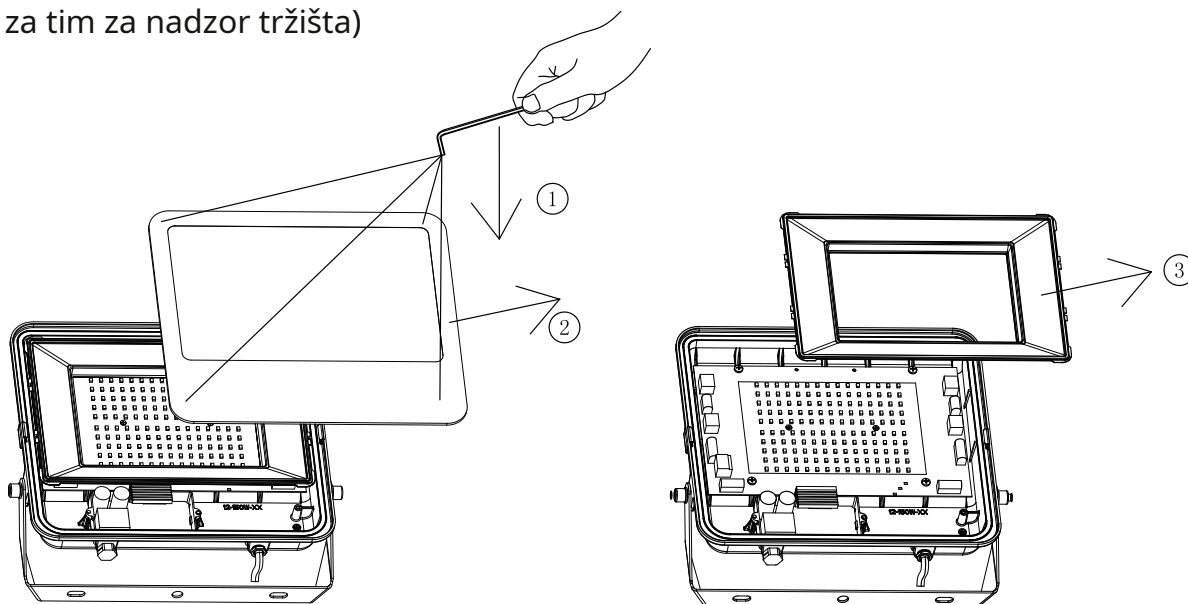

Napomena: Uklanjanje izvora svjetlosti poništava jamstvo

**V-TAC EUROPE LTD.** U SLUČAJU BILO KAKVOG PITANJA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE NA:  
SUPPORT@V-TAC.EU ZA VIŠE PROIZVODA, UPIT MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠEG DISTRIBUTERA  
ILI NAJBЛИŽI TRGOVCI. V-TAC EUROPE LTD. BUGARSKA, PLOVDIV 4000, BUL. L. KARAVELOW 9B

**V-TAC UK d.o.o.** U SLUČAJU BILO KAKVIH UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE  
NA SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

