


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

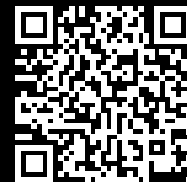

AS 4050.784 Aderendhülse

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.784 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.784
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	grau
Länge	18 mm
AWG	12
Innendurchmesser	4,8 mm
Rittal Farbcode	Ja
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	0.1
Bruttogewicht	0.041
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177000018
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Eigenschaften

ECLASS 8.0

36659290

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR