

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9360.798 RiLineX Geräteadapter

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.798 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (80 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 72 mm für RiLineX und andere 60 mm Sammelschienensysteme. Mit integrierten Einpressmuttern.

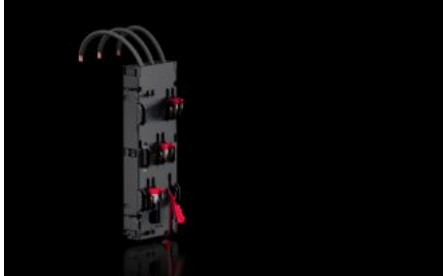

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.798
Ausführung	mit Anschlussleitung
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter Vorkonfektionierte Anschlussleitung Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen Optionaler Geräteverschiebeschutz Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Einfache Montage Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 4
Bemessungsstrom Rundleiter	80 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	80 A
Leistungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm

Eigenschaften

Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Abmessung	Breite: 72 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,6 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max	90 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.7
Bruttogewicht	0.702
Kupferanteil (kg/Stück)	0.246
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
