

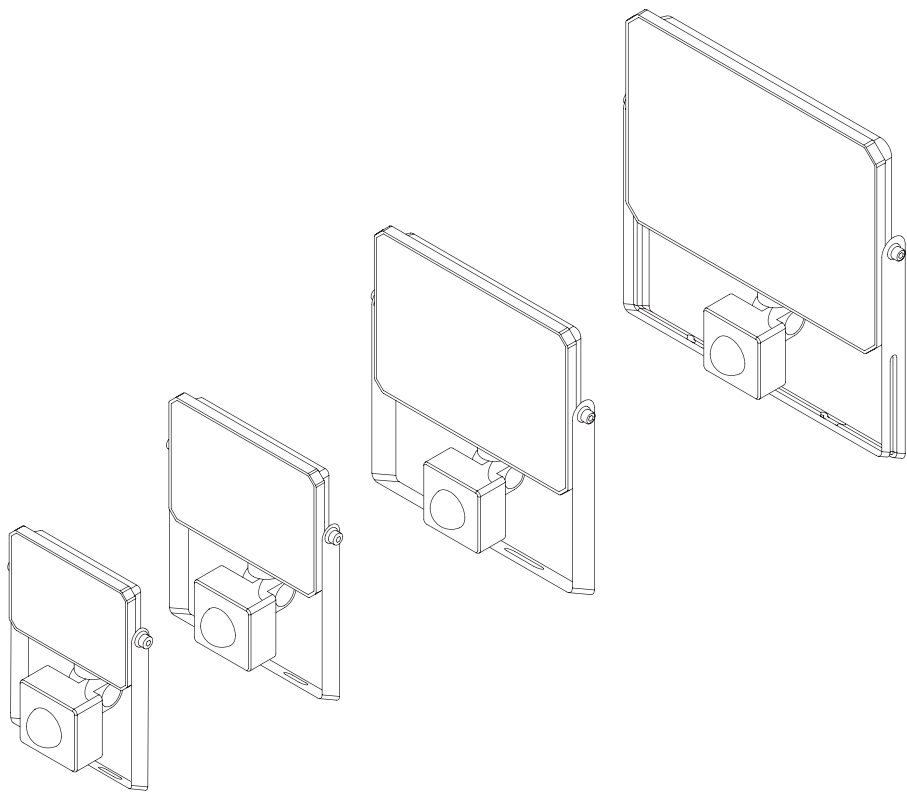







FLOODLIGHT VITAL SENSOR





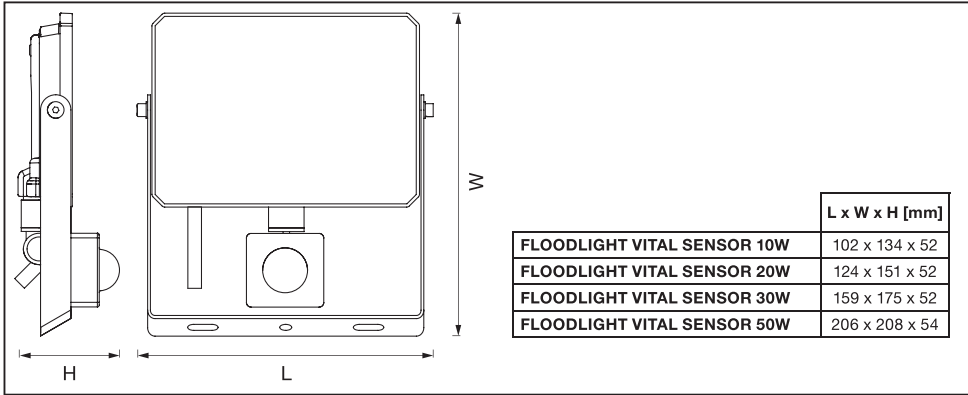


	EAN	l x w x h [mm]	W	V _~	mA	Hz	lm	lm/W	K
FL VITAL SENSOR 10W 830 IP65 BK	4099854493812	102x134x52	10	220-240	52	50	900	90	3000
FL VITAL SENSOR 10W 840 IP65 BK	4099854493836	102x134x52	10	220-240	52	50	900	90	4000
FL VITAL SENSOR 10W 865 IP65 BK	4099854493874	102x134x52	10	220-240	52	50	900	90	6500
FL VITAL SENSOR 20W 830 IP65 BK	4099854493911	124x151x52	20	220-240	88	50	1800	90	3000
FL VITAL SENSOR 20W 840 IP65 BK	4099854493935	124x151x52	20	220-240	88	50	1800	90	4000
FL VITAL SENSOR 20W 865 IP65 BK	4099854493973	124x151x52	20	220-240	88	50	1800	90	6500
FL VITAL SENSOR 30W 830 IP65 BK	4099854494017	159x175x52	30	220-240	135	50	2700	90	3000
FL VITAL SENSOR 30W 840 IP65 BK	4099854494055	159x175x52	30	220-240	135	50	2700	90	4000
FL VITAL SENSOR 30W 865 IP65 BK	4099854494093	159x175x52	30	220-240	135	50	2700	90	6500
FL VITAL SENSOR 50W 830 IP65 BK	4099854494116	206x208x54	50	220-240	225	50	4500	90	3000
FL VITAL SENSOR 50W 840 IP65 BK	4099854494130	206x208x54	50	220-240	225	50	4500	90	4000
FL VITAL SENSOR 50W 865 IP65 BK	4099854494154	206x208x54	50	220-240	225	50	4500	90	6500

	EAN	IP	IK	∇ (°)	R _a	⌈ (°C)	☾	DF	👤	🖱️
FL VITAL SENSOR 10W 830 IP65 BK	4099854493812	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.85	0.190 kg	20000
FL VITAL SENSOR 10W 840 IP65 BK	4099854493836	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.85	0.190 kg	20000
FL VITAL SENSOR 10W 865 IP65 BK	4099854493874	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.85	0.190 kg	20000
FL VITAL SENSOR 20W 830 IP65 BK	4099854493911	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.248 kg	20000
FL VITAL SENSOR 20W 840 IP65 BK	4099854493935	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.248 kg	20000
FL VITAL SENSOR 20W 865 IP65 BK	4099854493973	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.248 kg	20000
FL VITAL SENSOR 30W 830 IP65 BK	4099854494017	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.394 kg	20000
FL VITAL SENSOR 30W 840 IP65 BK	4099854494055	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.394 kg	20000
FL VITAL SENSOR 30W 865 IP65 BK	4099854494093	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.394 kg	20000
FL VITAL SENSOR 50W 830 IP65 BK	4099854494116	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.595 kg	20000
FL VITAL SENSOR 50W 840 IP65 BK	4099854494130	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.595 kg	20000
FL VITAL SENSOR 50W 865 IP65 BK	4099854494154	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.595 kg	20000

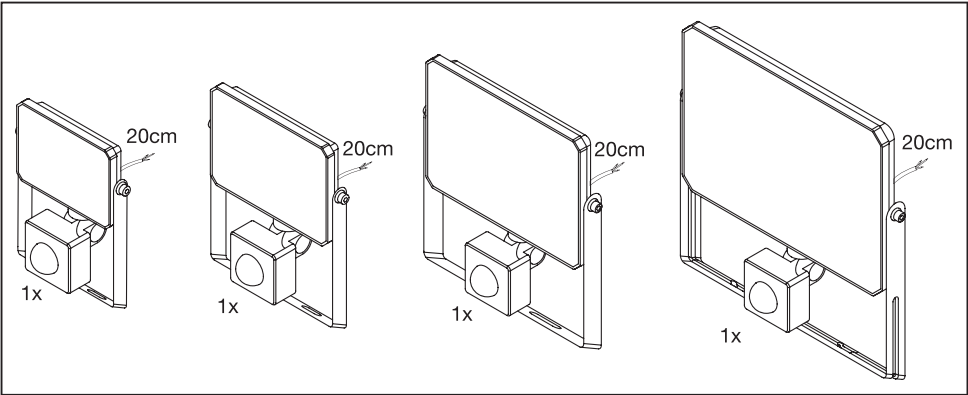

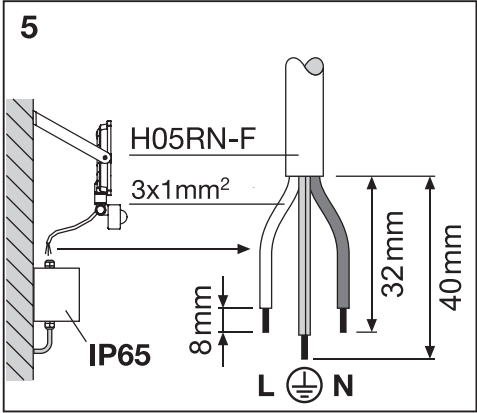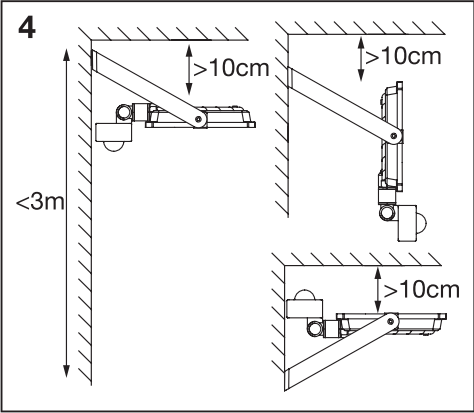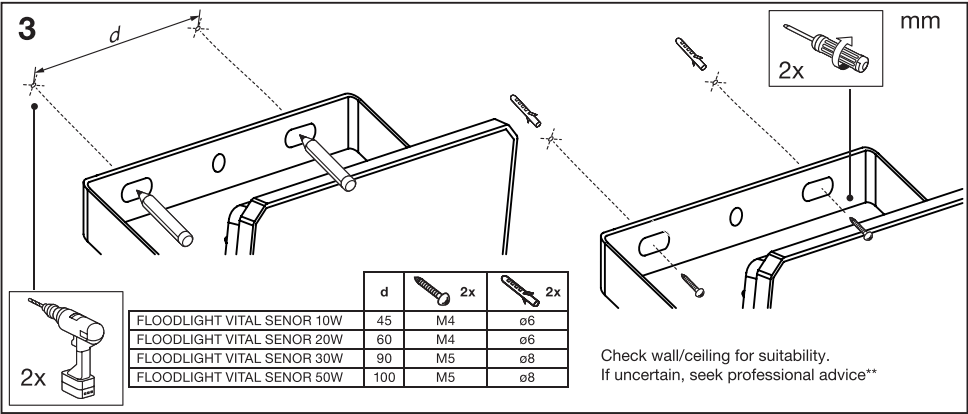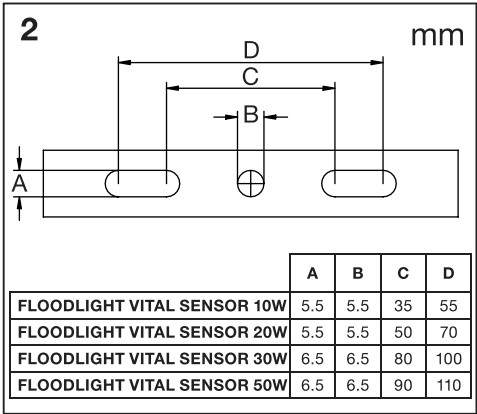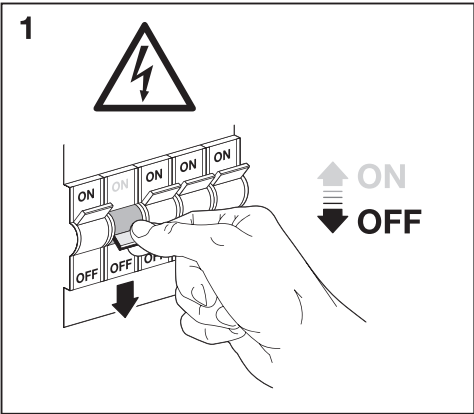

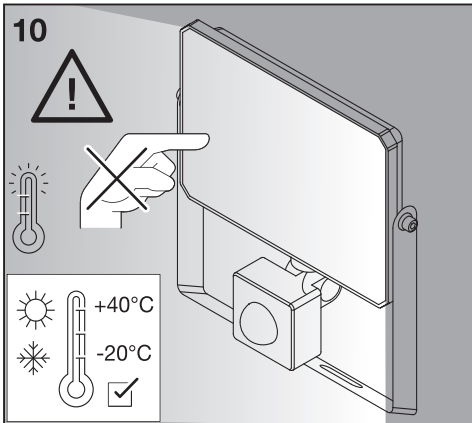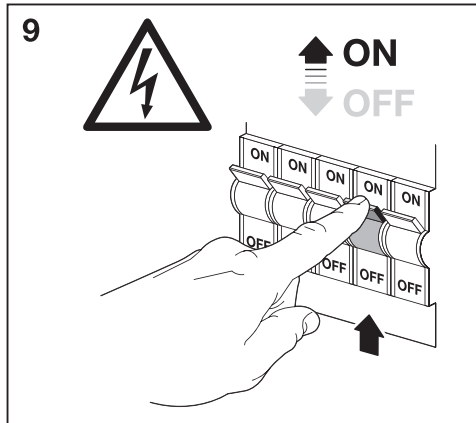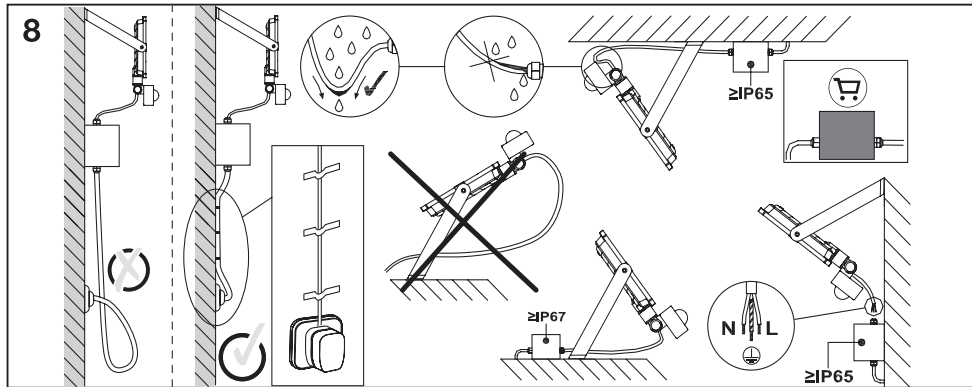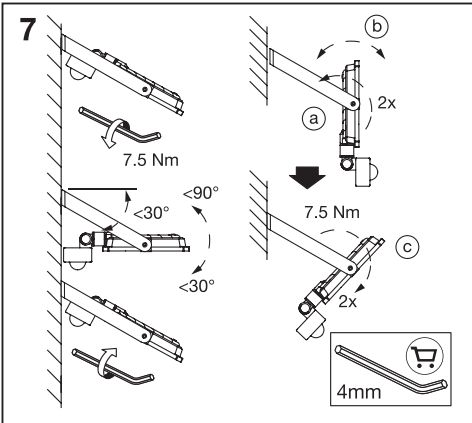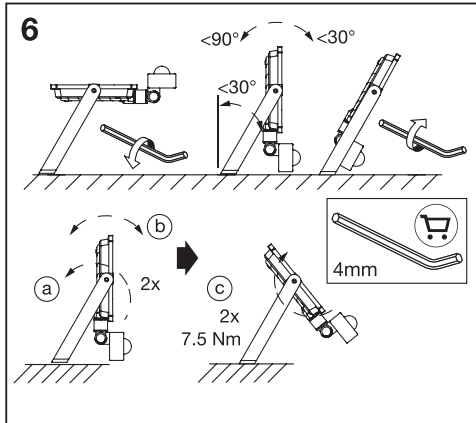


** 1x 2x 3x ... nx	C10A	B16A	C16A
FLOODLIGHT VITAL SENSOR 10W	134	164	215
FLOODLIGHT VITAL SENSOR 20W	90	145	145
FLOODLIGHT VITAL SENSOR 30W	59	94	94
FLOODLIGHT VITAL SENSOR 50W	35	56	56

** Ⓢ Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. Ⓢ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. Ⓢ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. Ⓢ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. Ⓢ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. Ⓢ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Ⓢ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. Ⓢ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. Ⓢ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. Ⓢ Sjekk om veggen/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker. Ⓢ Kontroller væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. Ⓢ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. Ⓢ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. Ⓢ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szaksterű tanácsot. Ⓢ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. Ⓢ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. Ⓢ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. Ⓢ Duvann/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. Ⓢ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. Ⓢ Verificați dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. Ⓢ Προβερετε προγονότητα na стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. Ⓢ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalt nõu. Ⓢ Patkinkite sienos/luby tinkamumą. Jei kyla abejonių, kreipkitės į specialistą. Ⓢ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidribu gadījumā meklējiet profesionālu padomu. Ⓢ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. Ⓢ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. Ⓢ Қабырғаның/төбөнің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

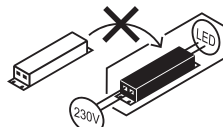

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

Ⓢ LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810
Mandarin Court, Warrington, Cheshire,
WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11218486v1
11.02.25