


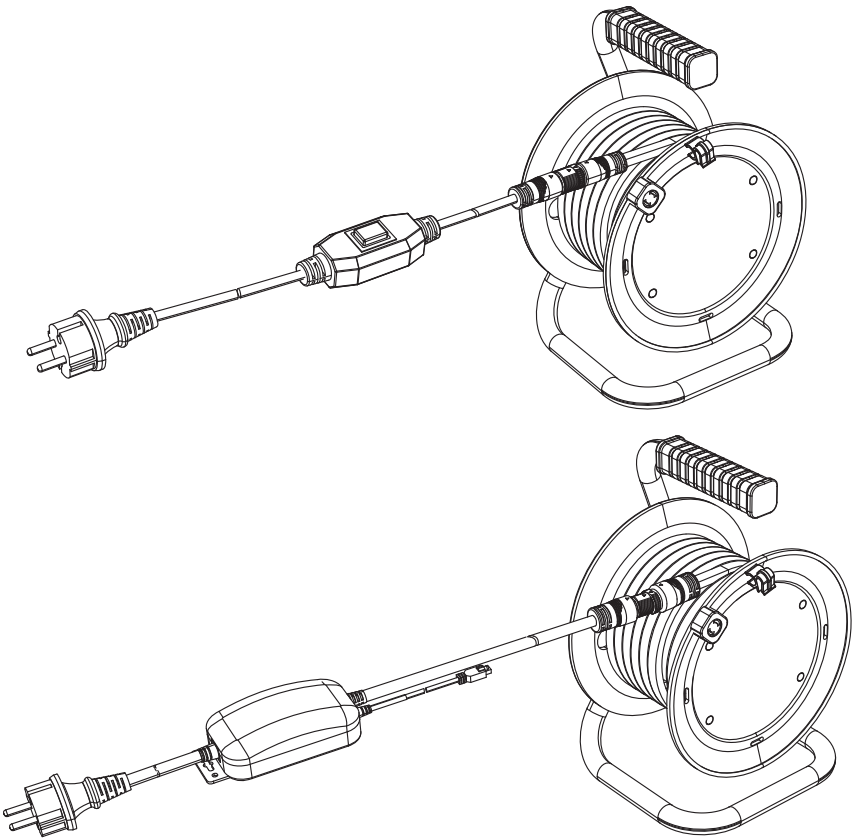
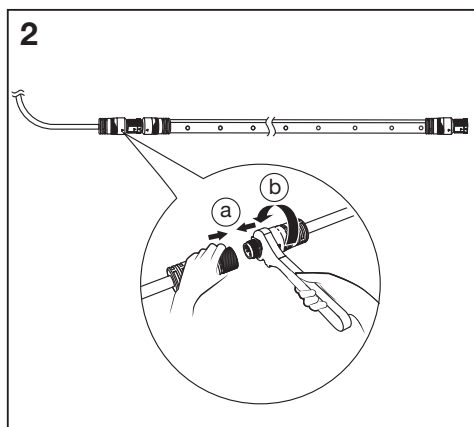
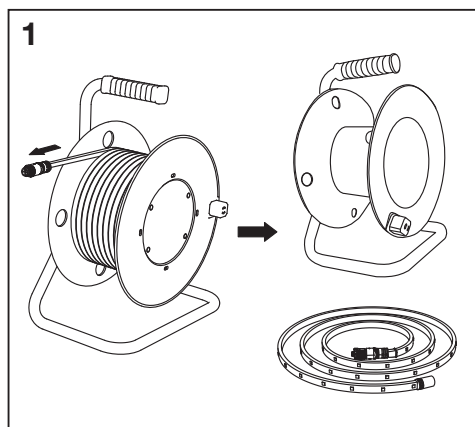
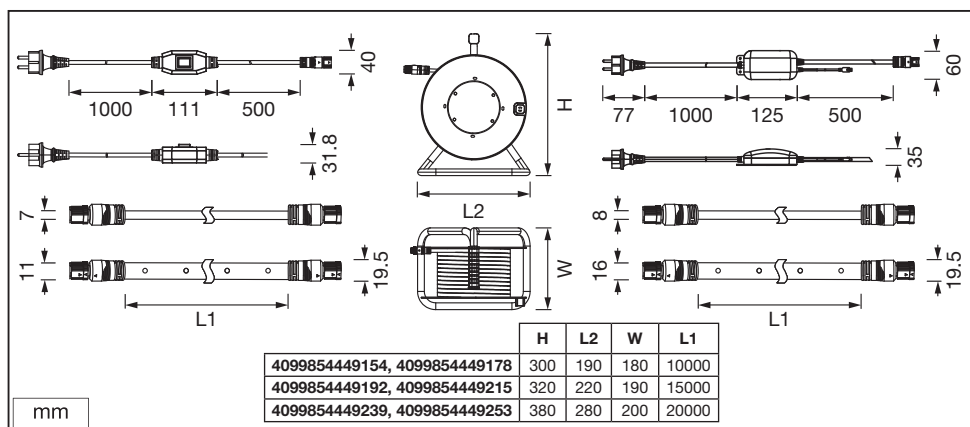
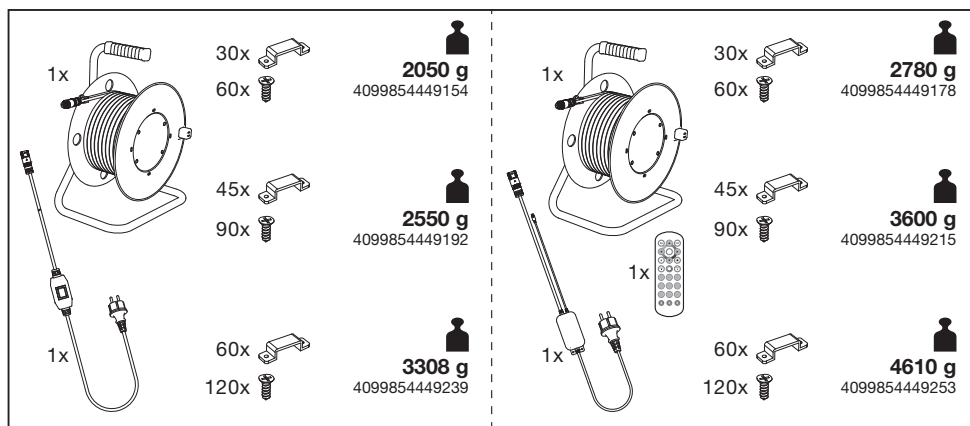
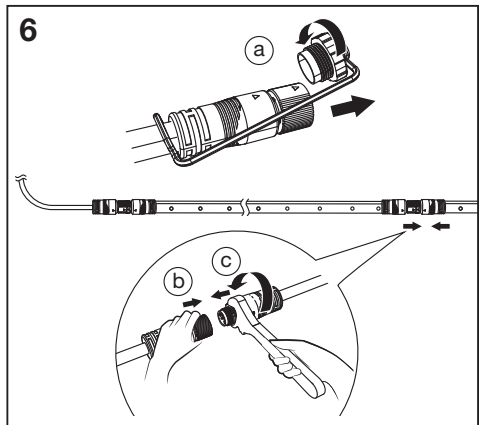


OUTDOOR FLEX

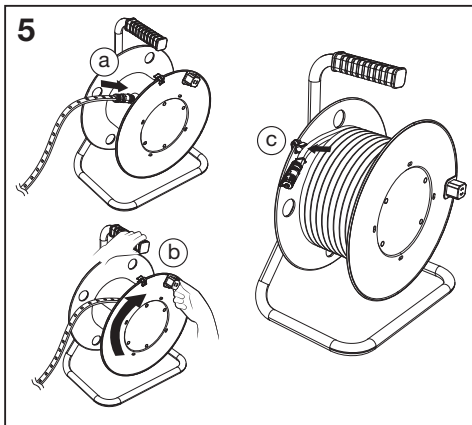


	EAN	W	lm light source	lm output	K	° (°C)	V~	mA	Hz	DF	◊ (°)	
OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65	4099854449154	70	8400	6000	4000	-20...+40	220-240	307	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65	4099854449192	110	12600	9700	4000	-20...+40	220-240	463	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65	4099854449239	142	16800	12000	4000	-20...+40	220-240	599	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 10M RGB IP65 RC	4099854449178	70	-	-	-	-20...+40	220-240	300	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65 RC	4099854449215	100	-	-	-	-20...+40	220-240	440	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65 RC	4099854449253	135	-	-	-	-20...+40	220-240	599	50/60	>0.9	120	10000

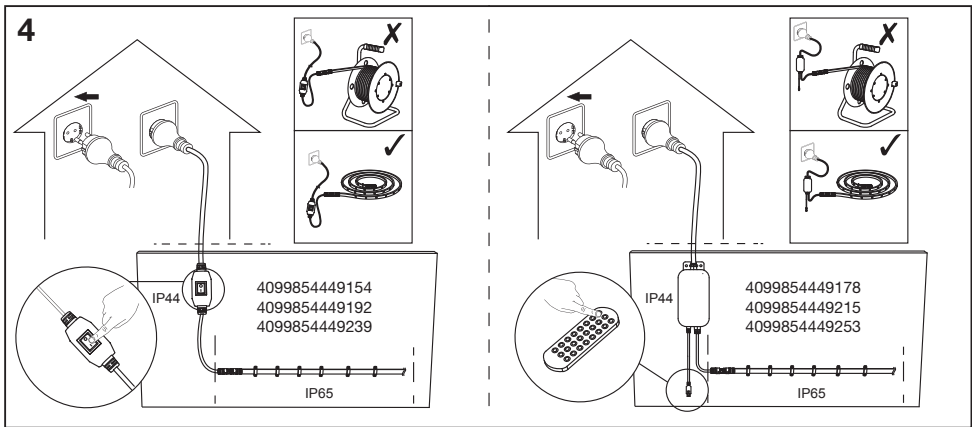


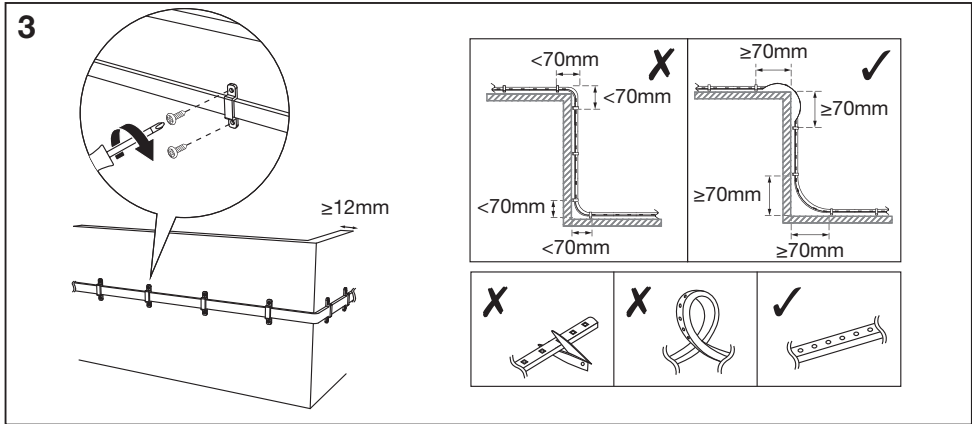

 7




1

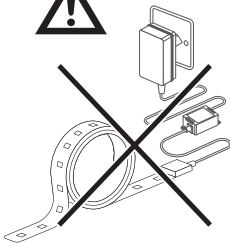


Do not connect the rope light to the supply while it is wound onto a reel.¹

2

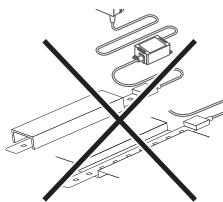


Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface.²

3

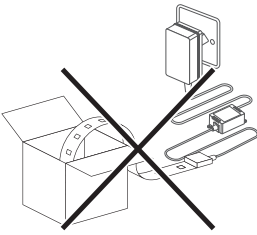


The string of lights may not be operated within the packaging.³

4

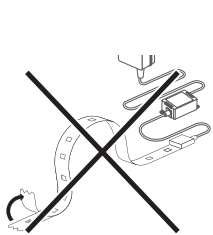

Do not open the lightstrip.⁴

4099854449178
4099854449215
4099854449253

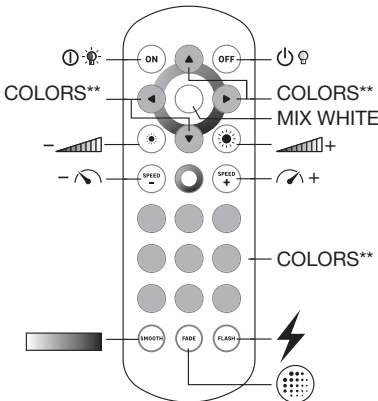

¹ ☞ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. ☞ Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. ☞ Non collegare il cordino luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. ☞ No conecte la tira luminosa al suministro eléctrico mientras esté enrollada en un rollo. ☞ Não ligar o cabo de iluminação à fonte de alimentação enquanto estiver enrolado numa bobina. ☞ Μην συνδέετε το ρυθμιζόμενο LED στρώμα παρ'ότι το ρυθμιζόμενο, ενώ είναι τυλιγμένο σε κρούση. ☞ De kabellamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spool gevonden is. ☞ Anslut inte slingbelysningen till eluttaget medan den är ihoprullad. ☞ Älä kytke valonauhaa virtalihteseen silloin, kun se on kalalle kiedottuna. ☞ Ikke koble lysstrimmelen til strøm når den er oppkvelet. ☞ Tilslut ikke lyslengden til strømforsyningen, mens den er rullet op. ☞ Непіроп'юйте світельну стрічку к нап'ячену здруж, покуль є навінуту на цівку. ☞ Не підключайте намотаний на катушку световой шнур к источнику питания. ☞ Feltekeret állapotban ne helyezze áram alá a fényszalagot. ☞ Nie podłączaj lampy wiszącej do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. ☞ Svetelný refaz nepřipáajte k napájaniu, kým je zvinutá do cievky. ☞ LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kolot. ☞ Halat lambasini, bir makaraya sarılı haldeyken elektrik prizine takmayın. ☞ Nemojte priključiti LED traku na napajanje dok je namotana na kolot. ☞ Nu conectați corpul de iluminat tip bandă la sursa de alimentare în timp ce banda este înfășurată pe o rolă. ☞ Не свързвайте светлинния кабел към захранването, докато е навит на макара. ☞ Árge ühendage valguskettii vooluvõrku ajal, kui valguskett on poolile keritud. ☞ Nejunkite lempučiu girliandos prie maitinimo šaltinio, jei ji yra susukta į ritę. ☞ Nepieslēdziet vītenes apgaismojumu pie barošanas avota, kamēr tas ir uzlīts uz spoles. ☞ Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kolot. ☞ Не під'єднуйте гірлянду до електричної мережі, поки вона намотана на катушку. ☞ Не під'єднуйте світлову стрічку до джерела живлення, поки вона намотана на шпульку. ☞ Жарықты катушкаға жарақат алған кезде қуат кезін қоспаңыз.

² ☞ Lichteiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. ☞ Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. ☞ Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. ☞ No utilize la línea de luces si está cubierta o incrustada en una superficie. ☞ Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. ☞ Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλυπτείται ή είναι σε κορυή μέσα σε επιφάνεια. ☞ Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlakt is verzonken. ☞ Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. ☞ Älä käyttää valonauhaa jos se on peitetty tai upotettu pintaan. ☞ Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. ☞ Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildekket eller forsænket i en overflade. ☞ Svetelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. ☞ Не използвайте светодиодную ленту, когда она чем-то закрыта или вмонтирована в поверхность. ☞ Ne használja a fényszalagot letakarva, illetve a felületbe beépítve. ☞ Nie korzystaj z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. ☞ Svetelný pás nepoužívejte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. ☞ Ne uporabljajte svetlobnegatraku, če je pokrit ali v utoru v površini. ☞ Isik šeridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekildeyken kullanmayın. ☞ Ne upotrebljavajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. ☞ Nu folosiți banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. ☞ Не използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. ☞ Árge kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. ☞ Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. ☞ Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrimusi virsmā. ☞ Не користіте светлосну трaku ако је покривена или улегнута у површину. ☞ Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. ☞ Беті жабылган немесе беткі бөлікке ендірілген кезде, жарықтандырылғаш таспаны пайдаланбаңыз.

³ ☞ Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. ☞ Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. ☞ La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. ☞ La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. ☞ A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. ☞ Лысрётет фър не трябва да се използва в оригиналната опаковка. ☞ Valonauhaa ei saa käyttää paketin sisällä. ☞ Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballagen. ☞ Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. ☞ Svetelný pás nesmí být používán ve svém obalu. ☞ Запрещается включать гирлянду внутри упаковки. ☞ A fényfüzér nem szabad a csomagolásban használni. ☞ Paska švietiego nie można używać, gdy jest w opakowaniu. ☞ Svetelný refaz sa nesmie používať v obale. ☞ Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. ☞ Noel ışıkları ambalajı içinde kullanılamaz. ☞ Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. ☞ Reţeaua de lumini nu poate fi acţionată în interiorul ambalajului. ☞ Със светлинните гирлянди не може да се работи, докато са в опаковката. ☞ Valguskettii ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. ☞ Šviesos juostos negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. ☞ Gaismas virsten nav atlausts darbināt, kamēr virstene atrodas iepakojumā. ☞ Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. ☞ Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. ☞ Шамдар жєніці қаптамаың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

⁴ ☞ Lichteiste nicht öffnen. ☞ Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. ☞ Non aprire la striscia luminosa. ☞ No abra la línea de luces. ☞ Não abrir a fita de luz. ☞ Μην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. ☞ Open de lichtketting niet. ☞ Öppna inte ljuslisten. ☞ Älä avaa valonauhaa. ☞ Åpne ikke lysstripen. ☞ Lysstrimlen må ikke åbnes. ☞ Svetelný pás neotvôrte. ☞ Светодиодную ленту нельзя вскрывать. ☞ Ne nyissa fel a fényszalagot. ☞ Nie otwierac paska švietiego. ☞ Svetelný pás neotvárajte. ☞ Svetlobnega traku ne odpirajte. ☞ Isik šeridini açmayın. ☞ Ne otvarajte svetlosnu traku. ☞ Nu desfaceți banda LED. ☞ Не отваряйте светлинната лента. ☞ Árge avage valgusriba. ☞ Neatidarykite šviesos juostos. ☞ Neatveriet gaismas lenti. ☞ Не отваряйте светлосну трaku. ☞ Світлодіодну стрічку не можна розкривати. ☞ Жарық жолақтарын ашпаңыз.

19 V Die Gesamtlänge der Verbindungsgeraden darf maximal 50 m betragen. Ⓜ Maxim 50 m length that may be interconnected. Ⓛ Longueur maximale pouvant être interconnectée : 50 m. Ⓛ Lunghhezza massima 50 m che può essere interconnessa. Ⓛ La longitud máxima que puede interconectarse es de 50 m. Ⓛ Comprimento máximo que pode ser interligado de 50 m. Ⓛ Μέγιστο μήκος διασύνδεσης 50 m. Ⓛ Maximal 50 m lengte die onderling mag worden verbonden. Ⓛ Max 50 m längd som kan vara sammanlänkadt. Ⓛ Yhtein liitettyjen johtojen enimmäismittaus on 50 m. Ⓛ Maksimal lengde på 50 m som kan kobles sammen. Ⓛ Maksimalt 50 m længde, der kan sammenkobles. Ⓛ Maksimální délka propojení je 50 m. Ⓛ Максимальная длина отрезка, подключаемого к сети. – 50 м. Ⓛ Leggefölgi 50 m hössuásgangar kapsoðlaðt öðsæ. Ⓛ Maksymalna długość, która może zostać połączona to 50 m. Ⓛ Maksimálna dĺžka, ktorá môže vzniknúť vzájomným prepojením, je 50 m. Ⓛ Največja dĺžka ino je, ki je lahko med seboj povezana. Ⓛ En fazla 50 m uzunluginde bağlantı yapılabilir. Ⓛ Maksimálna duljina za međusobno povezivanje iznosi 50 m. Ⓛ Lunghezza massima consentita per connettività. Ⓛ Maksimálna dylżyna złączyswania 50 m. Ⓛ Maksimalni duljina za međusobno priključivanje iznosi 50 m. Ⓛ Lunghezza massima consentita per la connessione. Ⓛ Maksimālais garums ir 50 m, kas var tikt savstarpēji savienots. Ⓛ Maksimāli dūžina interkonekcija je 50 m. Ⓛ Максимальная довжина з'єднання елементів – 50 м. Ⓛ Озвара қосылуы мүмкін максималды ұзындығы 50 м. Ⓛ Шамдар желіні қаттаманын шінде жұмыс жасамауы мүмкін.

V ⊕ Maximale Wattleistung der Verbindung mit demselben Modell: 336 W für den Typ 4000K, 450 W für den Typ RGB. ⊕ Maximum wattage of interconnected with same model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. ⊕ Puissance maximale interconnectée avec le même modèle : types 336 W 4 000 K et 450 W RGB. ⊕ Potenza massima di interconnessione con lo stesso modello: tipo 336W@4000K, tipo 450W@RGB. ⊕ La potencia máxima para unidades interconectadas del mismo modelo es de 336 W para el tipo 4000K y 450 W para el tipo RGB. ⊕ Potência máxima de interligação com mesmo modelo: tipo 336W@4000K, tipo 450W@RGB. ⊕ Μέγιστη ισχύς διασύνδεσης με το ίδιο μοντέλο: τύπος 336W@4000K, τύπος 450W@RGB. ⊕ Maximal wattage van onderling verbonden met hetzelfde model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. ⊕ Maximal wattstyrka för sammanlänkade med samma modell: 336W@4000K typ, 450W@RGB typ. ⊕ Enimmäisteho kytkettynä samaan malliin: 336 W @4000K-tyyppi, 450 W @RGB-tyyppi. ⊕ Maksimal wattforbruk ved sammenkobling med samme modell: 336W@4000K-type, 450W@RGB-type. ⊕ Maksimal wattforbrug af sammenkoblede stykker med samme model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. ⊕ Maximální příkon propojení se stejným modelem: 336 W pro typ 4000 K, 450 W pro typ RGB. ⊕ Максимальная мощность соединения с той же моделью: 336 Вт при типе 4000К, 450 Вт при типе RGB. ⊕ Az azonos modellel összekapcsolt maximális teljesítmény: 336W@4000K típus, 450W@RGB típus. ⊕ Maksymalna moc w przypadku połączenia z tym samym modelem: 336 W dla typu 4000 K, 450 W dla typu RGB. ⊕ Maximální příkon predmetov prepojených s rovnakým modelom: 336 W pri type 4000 K, 450 W pri type RGB. ⊕ Največja moč naprave povezan z istim modelom: tip 336W@4000K, tip 450W@RGB. ⊕ Aynı model ile birbirine bağlanabilecek maksimum watt: 4000K tipi için 336 W, RGB tipi için 450 W'tır. ⊕ Maksimalna snaga za međusobno povezivanje s istim modelom: 336 W s tipom 4000 K, 450 W s tipom RGB. ⊕ Puterea maximă pentru conectarea cu același model: tip 336 W@4000 K, tip 450 W@RGB. ⊕ Максимальна мощност на свързване със същия модел: 336W@4000K тип, 450W@RGB тип. ⊕ Sama modeliga ühendatud suurim võimsus: 336 W @4000 K-tüübi, 450 W @RGB-tüübi korral. ⊕ Maksimali galia vatais sujungus su tuo pači modeli: 336 W, kai tipas yra 4000K, 450 W, kai tipas yra RGB. ⊕ Savstarpēja savienojuma ar to pašu modeli maksimālā jauda: 336W@4000K tipa, 450W@RGB tipa. ⊕ Maksimálna snaga interkonekcie sa istim modelom: 336W@4000K tip, 450W@RGB tip. ⊕ Максимальна потужність з'єднання елементів однакової моделі: 336 Вт — для типу 4000К, 450 Вт — для типу RGB. ⊕ Бірдей модельмен қосылған максималды қуат: 4000К түс температурасында 336Вт, RGB түс температурасында 450Вт. ⊕ Бірдей модельмен қосылған максималды қуаты: 4000Вт түс температурасында 336Вт, RGB түс температурасында 450Вт.

VI ⊕ Die flexible externe Leitung und die Kabel dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden. Gefahr eines Elektroschlags, wenn eine Leitung oder ein Kabel beschädigt ist. Wenn ein Kabel oder eine Leitung beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden. ⊕ The external flexible cord and the cables of this luminaire cannot be replaced. Risk of electric shock if any cord or cable is damaged. If any cord or cable is damaged the entire luminaire must be discarded. ⊕ Le cordon souple externe et les câbles de ce luminaire ne peuvent pas être remplacés. Risque d'électrisation si un cordon ou un câble est endommagé. Si un cordon ou un câble est endommagé, le luminaire dans son intégralité doit être mis au rebut. ⊕ Il cavo esterno flessibile e i cavi di questo impianto di illuminazione non possono essere sostituiti. Rischio di scossa elettrica se un filo o un cavo sono danneggiati. Se un filo o un cavo sono danneggiati, l'intero impianto di illuminazione deve essere smaltito. ⊕ Ni el cable flexible externo ni los cables de la luminaria pueden sustituirse. Riesgo de descarga eléctrica si se daña un cable. Si se daña un cable, debe desecharse toda la luminaria. ⊕ O fio flexível externo e os cabos desta luminária não podem ser substituídos. Há risco de choque elétrico se qualquer fio ou cabo estiver danificado. Se algum fio ou cabo estiver danificado, toda a luminária deve ser descartada. ⊕ Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο και τα καλώδια αυτού του φωτιστικού δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν κάπιο καλώδιο ή σύρμα έχει υποστεί ζημιά. Αν κάπιο καλώδιο ή σύρμα έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να απορριφθεί ολόκληρο το φωτιστικό. ⊕ Het externe flexibele snoer en de kabels van dit armatuur kunnen niet worden vervangen. Risico op elektrische schok als een snoer of kabel beschadigd is. Als ⊕ Den externa flexibla sladden och kablarna till denna armatur kan inte bytas ut. Risk för elektriska stötter om någon sladd eller kabel skadas. Om någon sladd eller kabel har skadats måste hela armaturen kasseras. ⊕ Tämän valaisimen ulkoista joustavaa johtoa ja kaapeleita ei voi vaihtaa. Sähköiskun vaara, jos jokin johto tai kaapeli on vaurioitunut. Jos jokin johto tai kaapeli on vaurioitunut, koko valaisin on hävitettävä. ⊕ Den eksterne fleksible ledningen og kablene til denne armaturen kan ikke byttes ut. Fare for elektrisk stød dersom noen ledning eller kabel er skadet. Dersom noen ledning eller kabel er skadet, må hele armaturen kasseres. een snoer of kabel beschadigd is, moet de hele armatuur worden weggegooid. ⊕ Den eksterne fleksible ledning og kablerne i dette armatur kan ikke udskiftes. Der er risiko for elektrisk stød, hvis en ledning eller et kabel er beskadiget. Hvis en ledning eller et kabel er beskadiget, skal hele armaturet kasseres. ⊕ Externí ohebný kabel a kabely tohoto svítidla nelze vyměnit. Při poškození kabelu nebo šňůry hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je některý kabel nebo šňůra poškozená, je nutné celé svítidlo zlikvidovat. ⊕ Внешний гибкий шнур и кабели для этого осветительного устройства не подлежат замене. В случае повреждения шнура или кабеля существует риск поражения электрическим током. В случае повреждения какого-либо шнура или кабеля следует утилизировать всё осветительное устройство. ⊕ A lámpatest külső rugalmas vezetéke és kábeljei nem cserélhetők. Áramütés veszélye, ha bármely vezeték vagy kábel megsérül. Ha bármely vezeték vagy kábel megsérül, a teljes lámpatestet ki kell dobni. ⊕ Zewnętrzny przewód elastyczny i kable tej oprawy nie są wymienne. W przypadku uszkodzenia przewodu lub kabla może dojść do porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzenia przewodu lub kabla należy zutylizować całą oprawę. ⊕ Externý flexibilný kábel a káble tohto svietidla nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia ktoréhokolvek kábla hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak je poškodená ktorákoľvek šnúra alebo kábel, celé svietidlo sa musí zlikvidovať. ⊕ Zunanjeja gibljivega vodnika in kablov te svetilke ni mogoče zamenjati. Nevarnost električnega udara, če je kateri koli vodnik ali kábel poškodovan. Če je kateri koli vodnik ali kábel poškodovan, je treba celotno svetilko zavreči. ⊕ Bu armatürün harici esnek kablolu ve diğer kablolar değiştirilemez. Tel veya kablo hasar görürse elektrik çarpması riski vardır. Tel veya kablo hasar görürse armatürün tamamını atmalısınız. ⊕ Vanjska savitljiva žica ni kabeli ove svetiljke ne mogu se zamijeniti. Opasnost od strujnog udara u slučaju oštećenja bilo koje žice ili kabela. U slučaju oštećenja bilo koje žice ili kabela potrebno je zbrinuti cijelu svjetiljku. ⊕ Cabul flexibil extern și cablurile acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite. Risc de electrocutare dacă un cablu extern sau alt cablu este deteriorat. Dacă un cablu extern sau alt cablu este deteriorat, întregul corp de iluminat trebuie eliminat. ⊕ Вынхний гъвкав шнур и кабелите на това осветително тяло не може да бъдат сменени. Риск от токов удар, ако някой шнур или кабел е повреден. Ако някой шнур или кабел е повреден, цялото осветително тяло трябва да бъде изхвърлено. ⊕ Valgusti välist paindujhet ja kaableid ei saa asendada. Elektrilöögi oht, kui juhe või kaabel on kahjustunud. Kahjustunud juhtme või kaabliga valgusti tuleb utiliseerida. ⊕ Nera galimybės pakeisti šio šviestuvo išorinio lankstaus laido ir kabelių kitais. ⊕ Ši gaismekļa ārējais elastīgais vads un kabeli nav nomaināmi. Pastāv elektrošoka risks, ja kāds vads vai kabelis ir bojāts. Ja kāds vads vai kabelis ir bojāts, no gaismekļa pilnībā jāatbrīvojas. Elektros smūgio pavojus, ja pazeistas kuris nors laidas ar kabelis. Jei kuris nors laidas ar kabelis yra pazeistas, visą šviestuvą reikia išmesti. ⊕ Spoljni savitljivi kabl i kablovi ove svetiljke se ne mogu zameniti. Postoji opasnost od strujnog udara ako je se bilo koji kabl ošteti. Ako se bilo koji kabl ošteti, cela svetiljka se mora baciti. ⊕ Зовнішній гнучкий шнур та кабелі цього світильника замінити неможливо. У разі пошкодження будь-якого шнура або кабелю існує ризик ураження електричним струмом. У разі пошкодження будь-якого шнура або кабелю світильник слід повністю утилізувати. ⊕ Шамдар желісі қаптамаңың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

				
EAN		n		 ENERGY * X =
OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65		4099854449154	20	AC68064
OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65		4099854449192	30	AC68064
OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65		4099854449239	40	AC68064

*  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>.  This product contains a light source of energy efficiency class <X>.  Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>.  Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>.  Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>.  Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>.  Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>.  Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>.  Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>.  Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>.  Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>.  Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>.  Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>).  Ez a termék egy <X> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.  Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>.  Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>.  Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitost <X>.  Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>.  Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>.  Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>.  Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat.  Šlame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>.  Šis sąrašąms satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

**  Farbe.  Color.  Couleur.  Colore.  Color.  Cor.  Χρώμα.  Kleur.  Färg.  Väri.  Farge.  Farve.  Barva.  Цвет.  Színes.  Kolor.  Farba.  Barva.  Renk.  Boja.  Culoare.  Цвет.  Värv. Spalva. Krása. Boja. Konip. Tyci.

