

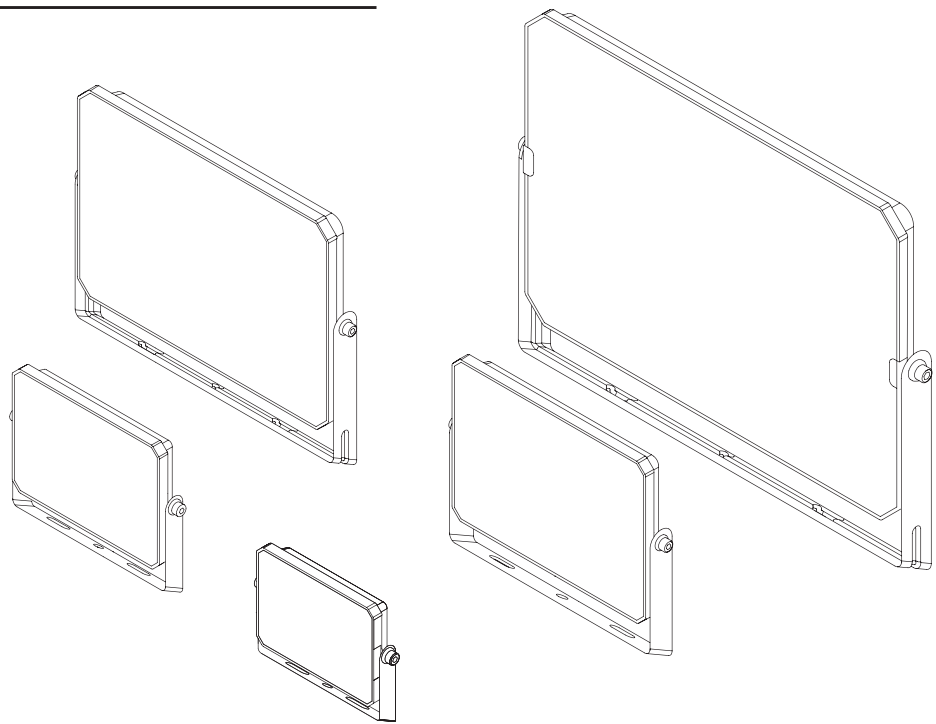







FLOODLIGHT VITAL





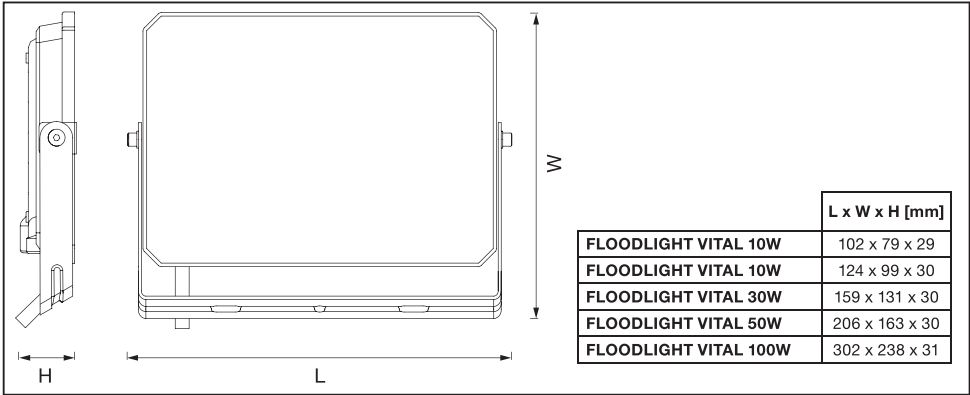


 
	EAN	I x w x h [mm]	W	V~	mA	Hz	lm	lm/W	K
FL VITAL 10W 830 IP65 BK	4099854493249	102x79x29	10	220-240	45	50	900	90	3000
FL VITAL 10W 840 IP65 BK	4099854493263	102x79x29	10	220-240	45	50	900	90	4000
FL VITAL 10W 865 IP65 BK	4099854493287	102x79x29	10	220-240	45	50	900	90	6500
FL VITAL 20W 830 IP65 BK	4099854493300	124x99x30	20	220-240	88	50	1800	90	3000
FL VITAL 20W 840 IP65 BK	4099854493324	124x99x30	20	220-240	88	50	1800	90	4000
FL VITAL 20W 865 IP65 BK	4099854493348	124x99x30	20	220-240	88	50	1800	90	6500
FL VITAL 30W 830 IP65 BK	4099854493362	159x131x30	30	220-240	135	50	2700	90	3000
FL VITAL 30W 840 IP65 BK	4099854493386	159x131x30	30	220-240	135	50	2700	90	4000
FL VITAL 30W 865 IP65 BK	4099854493409	159x131x30	30	220-240	135	50	2700	90	6500
FL VITAL 50W 830 IP65 BK	4099854493423	206x163x30	50	220-240	225	50	4500	90	3000
FL VITAL 50W 840 IP65 BK	4099854493447	206x163x30	50	220-240	225	50	4500	90	4000
FL VITAL 50W 865 IP65 BK	4099854493461	302x238x31	50	220-240	225	50	4500	90	6500
FL VITAL 100W 830 IP65 BK	4099854493485	302x238x31	100	220-240	446	50	9000	90	3000
FL VITAL 100W 840 IP65 BK	4099854493508	302x238x31	100	220-240	446	50	9000	90	4000
FL VITAL 100W 865 IP65 BK	4099854493799	302x238x31	100	220-240	446	50	9000	90	6500

	EAN	IP	IK	∇ (°)	R _a	Δ(°C)		DF		
FL VITAL 10W 830 IP65 BK	4099854493249	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.147 kg	20000
FL VITAL 10W 840 IP65 BK	4099854493263	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.147 kg	20000
FL VITAL 10W 865 IP65 BK	4099854493287	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.147 kg	20000
FL VITAL 20W 830 IP65 BK	4099854493300	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.206 kg	20000
FL VITAL 20W 840 IP65 BK	4099854493324	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.206 kg	20000
FL VITAL 20W 865 IP65 BK	4099854493348	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.206 kg	20000
FL VITAL 30W 830 IP65 BK	4099854493362	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.340 kg	20000
FL VITAL 30W 840 IP65 BK	4099854493386	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.340 kg	20000
FL VITAL 30W 865 IP65 BK	4099854493409	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.340 kg	20000
FL VITAL 50W 830 IP65 BK	4099854493423	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.540 kg	20000
FL VITAL 50W 840 IP65 BK	4099854493447	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.540 kg	20000
FL VITAL 50W 865 IP65 BK	4099854493461	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.540 kg	20000
FL VITAL 100W 830 IP65 BK	4099854493485	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	1.230 kg	20000
FL VITAL 100W 840 IP65 BK	4099854493508	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	1.230 kg	20000
FL VITAL 100W 865 IP65 BK	4099854493799	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	1.230 kg	20000

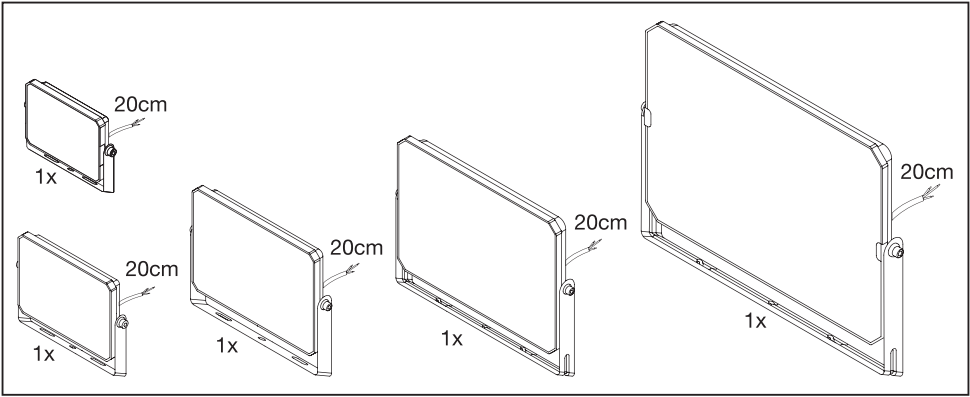


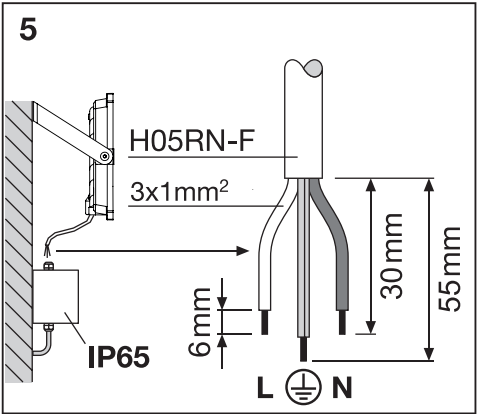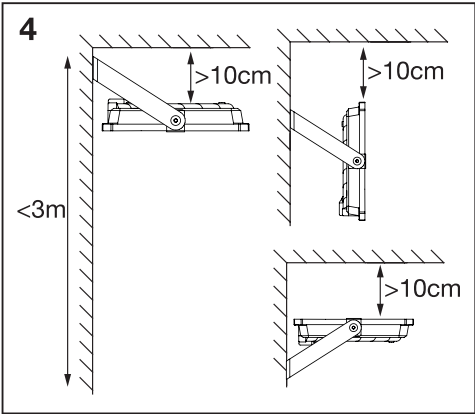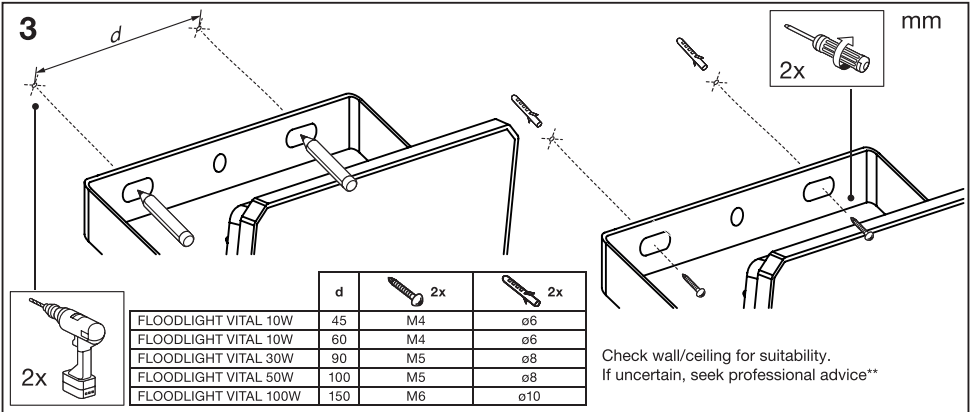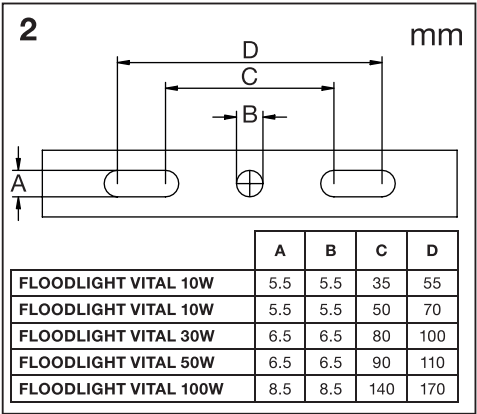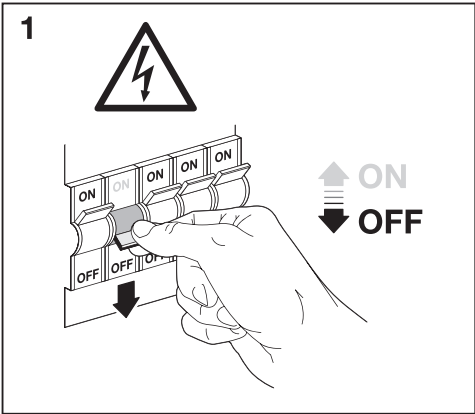

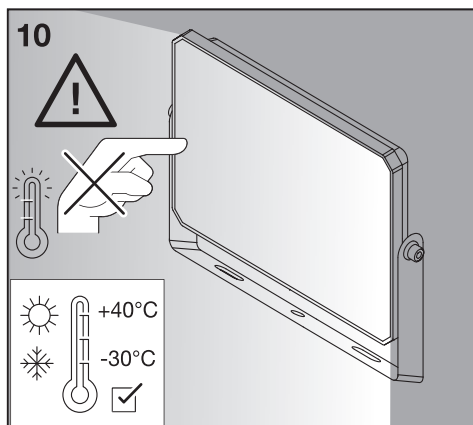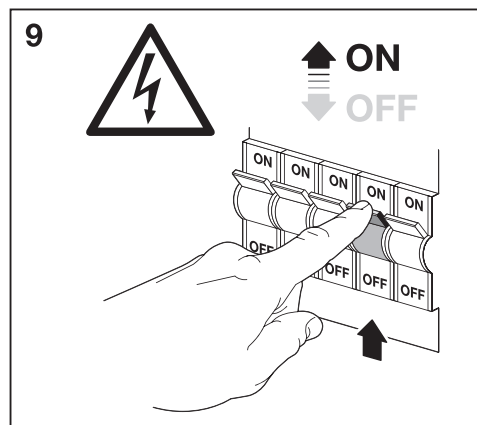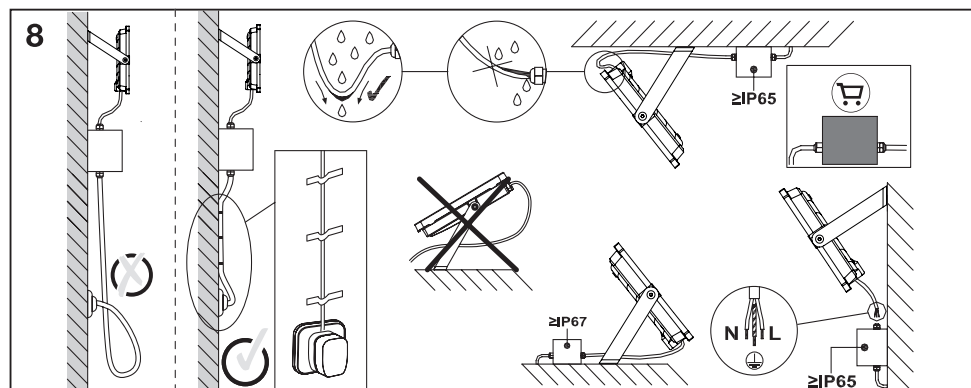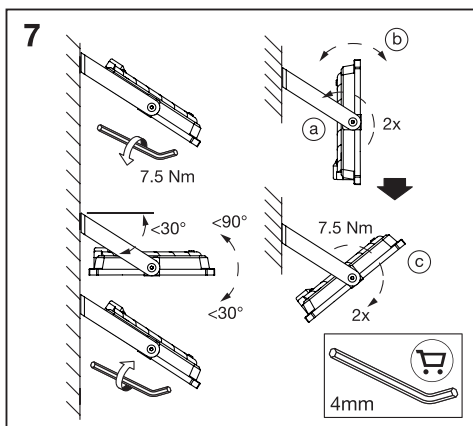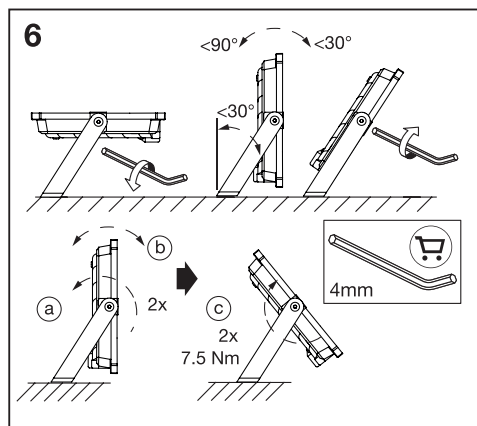

** 	C10A	B16A	C16A
			
FLOODLIGHT VITAL 10W	134	164	215
FLOODLIGHT VITAL 10W	90	145	145
FLOODLIGHT VITAL 30W	59	94	94
FLOODLIGHT VITAL 50W	35	56	56
FLOODLIGHT VITAL 100W	17	27	27

** Ⓢ Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. Ⓢ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. Ⓢ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. Ⓢ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. Ⓢ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. Ⓢ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Ⓢ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. Ⓢ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. Ⓢ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. Ⓢ Sjekk om veggen/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker. Ⓢ Kontrollér væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. Ⓢ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. Ⓢ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. Ⓢ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakember tanácsot. Ⓢ Sprawdź, czy ściana/sufit nadaje się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. Ⓢ Skontrolujte vhodnost steny/stropa. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. Ⓢ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. Ⓢ Duvann/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. Ⓢ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. Ⓢ Verificati dacă peretele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. Ⓢ Προβερετε προγοδνότητα na στενάτα/ταβάνα. Ακο ne στε σιγυρνη, ποτъррете професионален съвет. Ⓢ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. Ⓢ Patkinkinte sienos/luby tinkamumą. Jei kyla abejonių, kreipkitės į specialistą. Ⓢ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidribu gadījumā meklējiet profesionālu padomu. Ⓢ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. Ⓢ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. Ⓢ Қабырганың/төбөнің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгіріңіз.

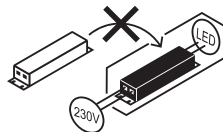

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

Ⓢ LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810
Mandarin Court, Warrington, Cheshire,
WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11218485v1

11.02.25