


PIKO
MODELLBAHNEN & GEBÄUDEMODELLE

Gebruiksaanwijzing locomotief

0-16 V ~

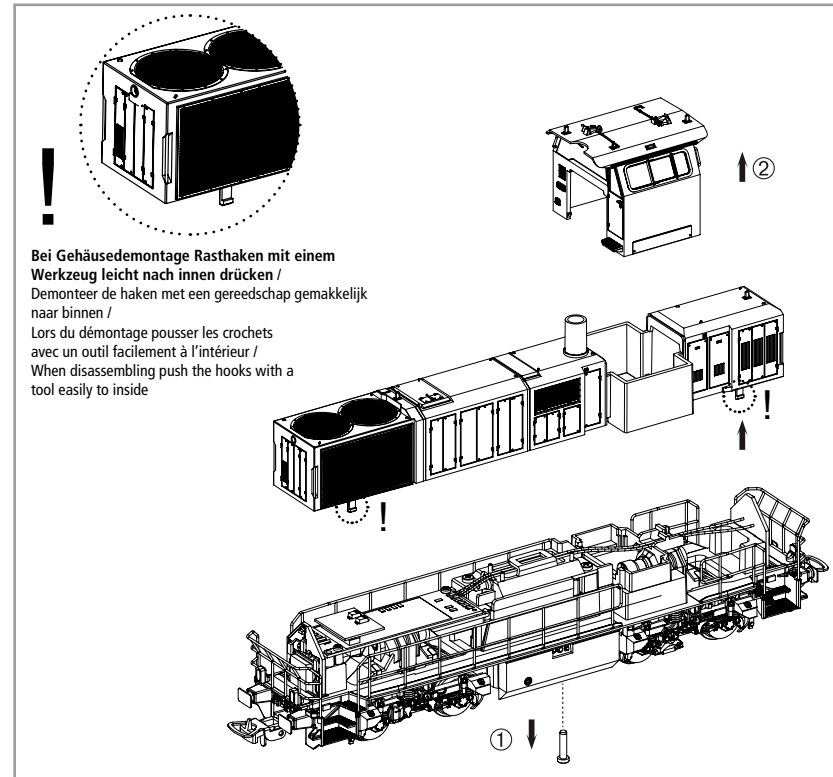

DC*

Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!

Upozornění DC:
Odrušení Vašeho kolejíště je s touto lokomotivou zajištěno, pokud má obvykle do kolejového nástavce zabudovaný kondenzátor kapacity minimálně 680 Nanofaradů.

仅限于DC车：
如果安装在轨道连接器
部分的电容器有至少
680nF，则车头不会发
生电磁干扰。

Wskazówka DC:
Ochrona przeciwzakłóceńowa urządzeń elektronicznych jest zapewniona w tej lokomotywie o ile kondensator wbudowany w część doprowadzającą prąd ma pojemność co najmniej 680 nF.

CZ Upozornění:
Bezpečnostní pokyny v jiných jazycích
naleznete na adrese: **www.piko-shop.de**




www.piko-shop.de



Attention:
Safety instructions in other languages, please see: www.piko-shop.de


59178-90-7000 V2

Sound nachrüsten:
Retrofitting sound
Sonorisation / Retrofit-geluid

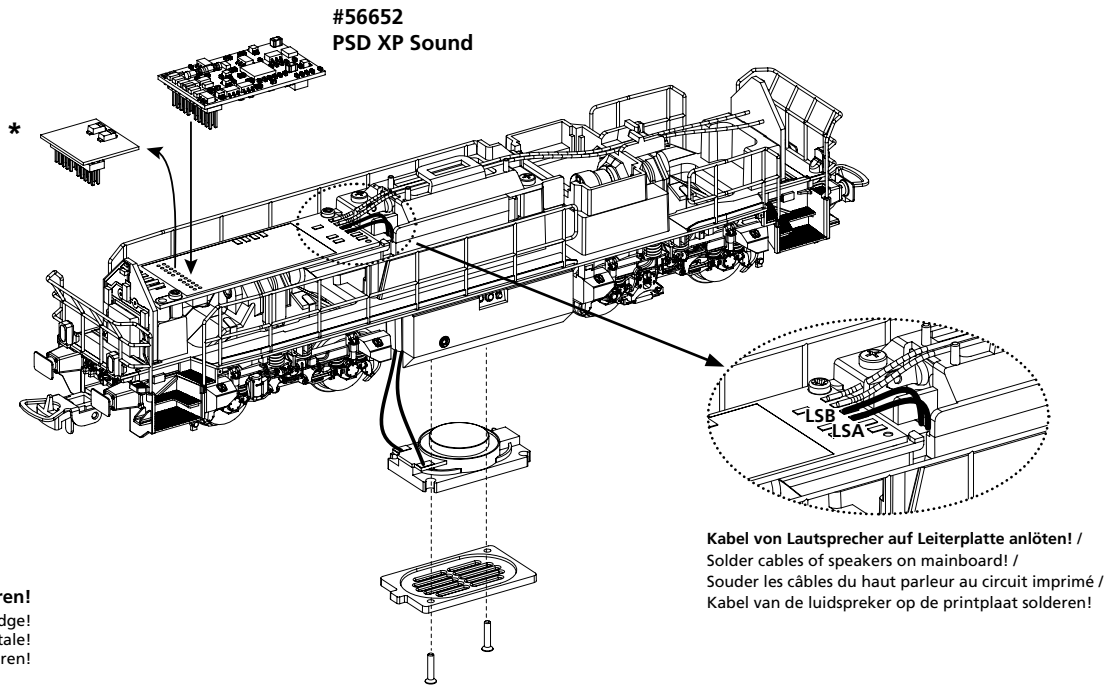


* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!


DC

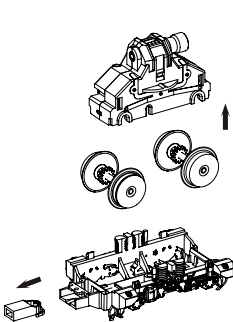



AC

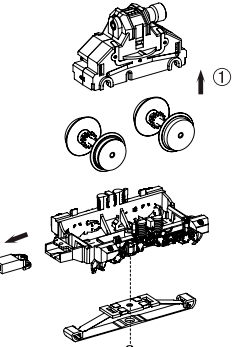

Haftreifenwechsel:
Change the Traction Tyres:
Remplacer les bandages d'adhérence:
Vervangen van de adhesie bandjes:

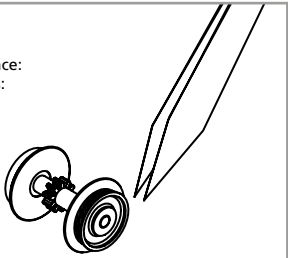

 PIKO Art.-Nr.:
#56301 Lok-Öl / #56301 Loco-Oil /
#56301 Smeerolie loc / #56301 Huile locomotive
#56300 Smeeroliedispenser met kleine dosering /
#56300 Lok-Öler mit Feindosierung /
#56300 Precision engine oiler w fine dosage /
#56300 Precision engine oiler w fine dosage

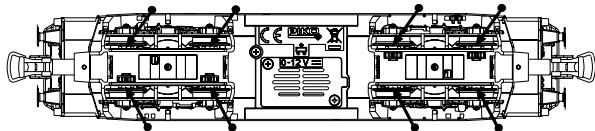

Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl! Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

Si utilisation fréquente, huilez régulièrement avec une goutte d'huile fine pour machine à coudre. Nous vous conseillons un rodage complet de 25 min dans chaque sens pour un roulement optimal. Il est conseillé de nettoyer régulièrement vos rails pour un bon fonctionnement.

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

Wij adviseren u om de loc ca. 25 min. zonder belasting te laten rijden in beide rijrichtingen, zodat het model soepel wordt ingereden en een goede trekkracht opbouwt. Houd er hierbij rekening mee, dat uitsluitend op schone rails een storingsvrij bedrijf is gewaarborgd.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.piko.de/konform>


EU Declaration of Conformity

PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>

ERSATZTEILE DIESELLOKOMOTIVE G1700

Spare parts for Diesel Locomotive G1700

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

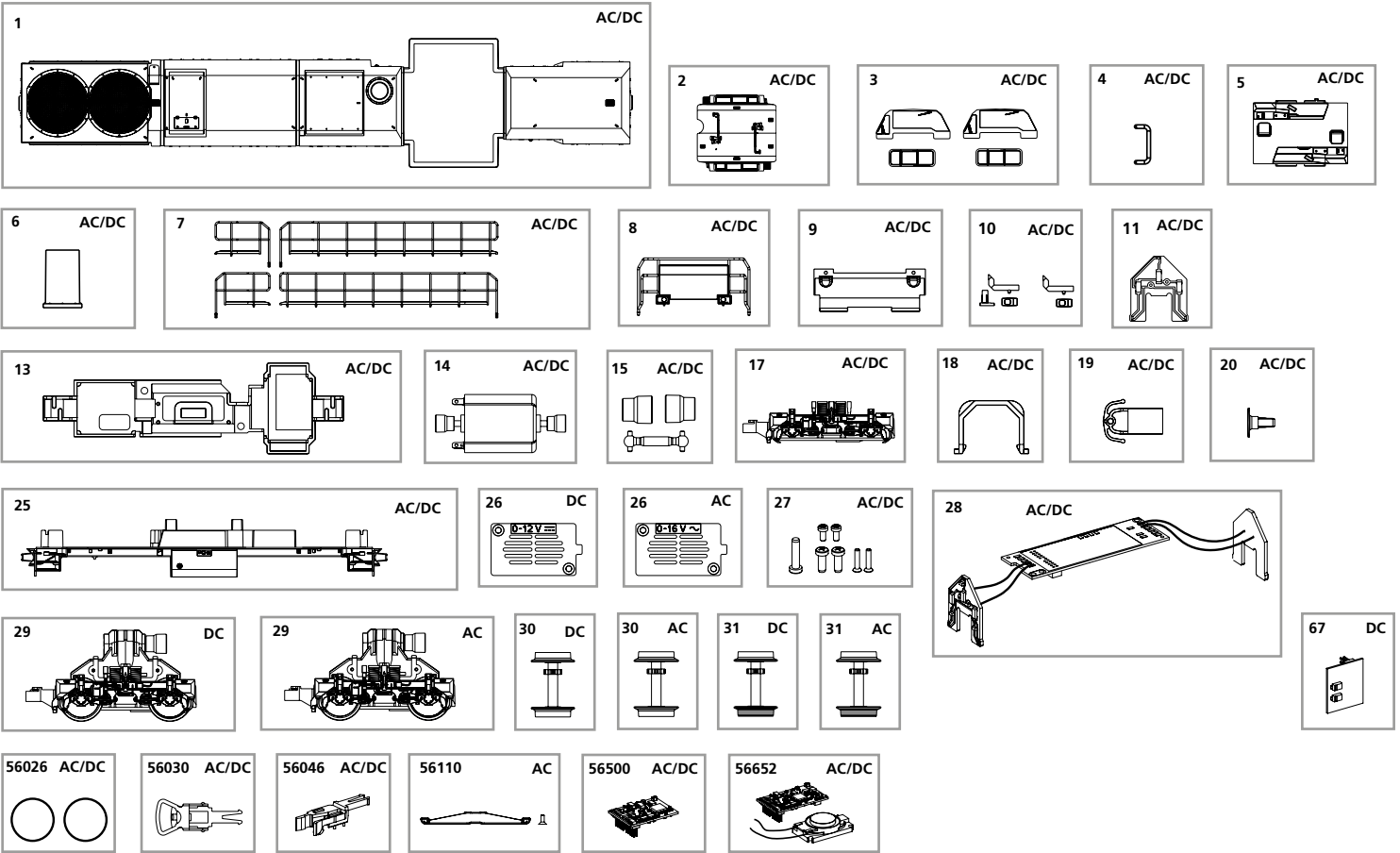

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse dekoriert (Schlot links) / Body, decorated (Chimney left)	59178-01	11
Führerhaus vollständig, dekoriert / Driver's cab, decorated, complete	59178-02	11
Fenster / Windows	96965-03	8
Handstangen (2 Stck.) / Handrails (set of 2)	59178-04	6
Führerstand / Driver's cab	59402-05	7
Schornstein / Chimney	59173-06	6
Handlauf Längsseite / Hand rail long side	59173-07	9
Fronthandlauf mit Leuchtstab / Hand rail front side with light conductor	59173-08	8
Abdeckung / Cover	59402-09	7
Leuchtstäbe / Light conductor	59402-10	6
Leiterplatte Frontbeleuchtung / PCB - front lighting	59400-11	10
Motorhalter / Motor holder	59400-13	7
Motor, komplett / Motor, complete	59400-14	13
Kardantrieb, 3-tlg. / Cardan shafts	59400-15	7
Drehgestellblende / Bogie valance	59400-17	8
Halteklammer / Clip	59400-18	6
Kupplungshalter (2 Stck.) / Coupling hook (set of 2)	59400-19	6
Puffer (4 Stck.) / Buffer (set of 4)	59400-20	5
Rahmen dekoriert / Frame, decorated	59178-25	12
Schrauben-Set (7-tlg.) / Set of screws (7 pcs.)	59178-27	6
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatinen und Kabel / Main board with lighting boards and cables	59178-28	12

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56026	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stück) / H0 PIKO short Coupling (set of 4)	56046	
PIKO SmartDecoder PluX22 / PIKO SmartDecoder PluX22	56500	
PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56652	
nur für DC-Version / only for DC version		
Lautsprecherdeckel / Loudspeaker cover	59400-26	6
Getriebe, komplett / Gearbox, complete	59178-29	13
Radsatz ohne Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset (set of 2)	59178-30	10
Radsatz mit Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w friction tyres (set of 2)	59178-31	11
Brückenstecker / DC Bridge	57564-67	10
nur für AC-Version / only for AC version		
Lautsprecherdeckel / Loudspeaker cover	59200-26	6
Getriebe, komplett / Gearbox, complete	59078-29	13
Radsatz ohne Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset (set of 2)	59078-30	10
Radsatz mit Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w friction tyres (set of 2)	59078-31	11
ET aus unserem Standard-Programm AC / Spare parts standard range AC		
Schleifer mit Schraube / Slider with screw	56110	

*Preisgruppe *price category

Für Modelle mit PIKO SmartDecoder gilt: Bitte beachten Sie die beiliegende Information zum Decoder Firmware-Update.

For models with PIKO SmartDecoder: Please note the enclosed information about the decoder firmware update.

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen diesen reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:

Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.