



WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION WATERPROOF POWER SUPPLY



TECHNICAL DATA

Model	SKU	Watts	Output Voltage	Output Current	Dimension	IP Rating
VT-21030	3271	30W	DC:12V	2.5A	150 x40x30mm	IP67
VT-22061	3234	60W	DC:12V	5A	166x43x33mm	IP67
VT-22075	3235	75W	DC:12V	6A	166x43x33mm	IP67
VT-22101	3101	100W	DC:24V	4.2A	192x52x37mm	IP65
VT-22101	3236	100W	DC:12V	8A	192x52x37mm	IP65
VT-22153	3248	150W	DC:12V	12.5A	192x52x37mm	IP67

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.



MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

WARNING:


- 1) Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- 2) Observe the connection diagram provided before connecting to the power supply
- 3) Installation should be done by a qualified electrician.
- 4) Disconnect the power supply when wiring or soldering the LED.
- 5) Terminal block not included. Please ensure to use a waterproof terminal block when connecting the power supply outdoor
- 6) Please ensure to check the DC output of the power supply matches with the DC Input of the striplight.

CONNECTION DIAGRAM:

Neutral - black or blue

Earth - yellow or yellowgreen



Live - brown or red

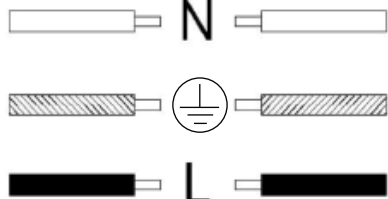

INSTALLATION:

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
 2. Connect the AC input source to the power supply and the AC plug (not in the scope of delivery included). AC plugs can be bought in any hardware store.
 3. Wire the DC output of the power supply unit to the strip light.
- Note: If the strip light is included with DC connector - Please Wire the DC output of the power supply unit to the DC plug (not included in the scope of delivery included) and connect it to the DC connector of the LED strip light.
4. Plug the power adapter into the socket to illuminate the whole system.

 AC Power

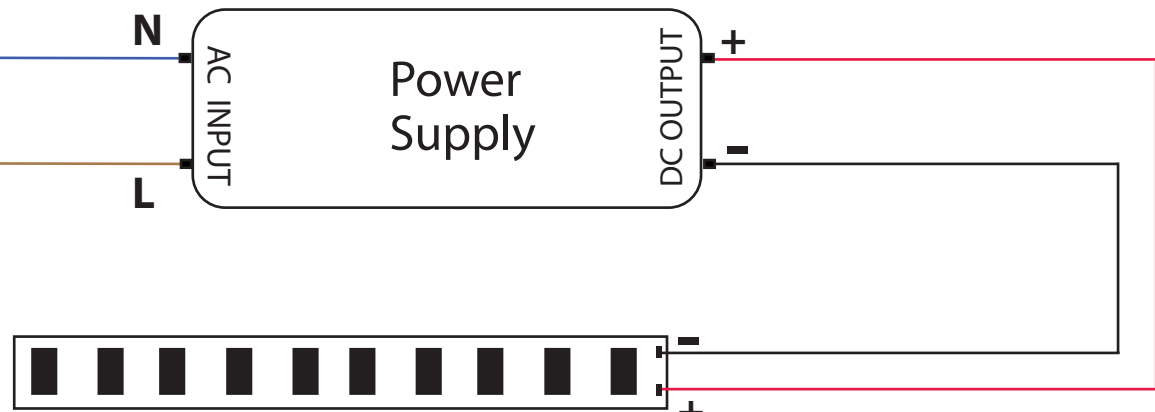

Strip Light

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAEVLOV 9B

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem pružaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomoćnu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom uporabom ili neovlaštenim nabavljem. Tvrtka ne jamči za štetu koju povrijedi ovaj proizvod, zbog nepravilnog demontaže odnosno ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvoda 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

UPOROJENJE

- 1) Prije ugradnje prvo provjerite jeste li isključili strujno napajanje.
- 2) Pridržavajte se priloženog dijagrama ožičenja prije priključka strujnog napajanja.
- 3) Ugradnju mora izvesti stručni električar.
- 4) Priklom ožičenja ili imenjanja LED-a isključite strujno napajanje.
- 5) Spojna stezaljka nije uključena. Provjerite dali koristite vodootpornu spojnu stezaljku za spajanje na vanjski izvor strujnog napajanja.
- 6) Molimo da provjerite dali izlaz za istosmjernu struju uređaja za napajanje odgovara ulazu za istosmjernu struju na svjetlosnoj traci

UGRADNJA

1. Prije ugradnje provjerite jeste li isključili strujno napajanje.
- Note: If the strip light is included with DC connector - Please Wire the DC output of the power supply unit to the DC plug (not included in the scope of delivery included) and connect it to the DC connector of the LED strip light.
3. Spojite izlaz za istosmjernu strujno napajanje uređaja za napajanje električnom energijom na svjetlikju.
- Napomena: Ako je svjetlosna traka spojena sa spojnim stezaljkom za istosmjernu struju - molimo spojite izlaz za istosmjernu struju uređaja za napajanje električnom energijom (nije uključen u isporuku) i spojite ga sa spojnim stezaljkom LED svjetlosne trake.
4. Uključite ispravljaj u utičnicu da biste osvjetlili cijeli sustav.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

AVISO

- 1) Por favor, assegure-se de desligar a alimentação antes de começar a instalação.
- 2) Siga o diagrama de fiação fornecido antes de conectar a fonte de alimentação.
- 3) Deve ser instalado somente por um electricista certificado.
- 4) Desconecte a fonte de alimentação ao conectar o soldar o LED.
- 5) O bloco de terminais não está incluído. Assegure-se de usar um bloco de terminais à prova d'água para a conexão com uma fonte de alimentação externa.
- 6) Por favor, verifique se a saída CC da fonte de alimentação corresponde à entrada CC da tira de luz.

INSTALAÇÃO

1. Por favor, assegure-se de desligar a alimentação antes de começar a instalação.
2. Conecte a fonte de entrada CA e a fxa CA (não incluído na entrega). As fichas CA podem ser adquiridas em qualquer loja de materiais de construção
3. Wire the DC output of the power supply unit to the strip light.
- Note: If the strip light is included with DC coiretor - Please Wire the DC output of the power supply unit to the DC plug (not included in the scope of delivery included) and connect it to the DC connector of the LED strip light.
- Conecte a saída CC da fonte de alimentação à tira de luz.
- Nota: Se a tira de luz estiver conectada ao terminal de conexão de corrente contínua - Por favor, conecte a saída de CC da fonte de alimentação (não incluída na entrega) e conecte-a ao terminal de conexão de CC da tira de luz LED
4. Conecte o adaptador de energia na tomada para iluminar todo o sistema.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía por daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

ADVERTENCIA

- 1) Por favor, asegúrese de apagar la alimentación antes de empezar la instalación.
- 2) Siga el diagrama de cableado proporcionado antes de conectar la fuente de alimentación.
- 3) Debe ser instalado solo por un electricista certificado.
- 4) Desconecte la fuente de alimentación al cablear o soldar el LED.
- 5) El bloque de terminales no está incluido. Asegúrese de utilizar un bloque de terminales a prueba de agua para la conexión a una fuente de alimentación externa.
- 6) Por favor, verifique si la salida de CC de la fuente de alimentación coincide con la entrada de CC de la tira de luz.

INSTALACIÓN

1. Por favor, asegúrese de apagar la alimentación antes de empezar la instalación.
2. Conecte la fuente de la entrada de CA y el enchufe de CA (no incluido en la entrega). Los enchufes de CA se pueden comprar en cualquier tienda de materiales de construcción
3. Conecte la salida de CC de la fuente de alimentación a la tira de luz.
- Nota: Si la tira de luz está conectada al terminal de conexión de corriente continua: Por favor, conecte la salida de corriente continua de la fuente de alimentación (no incluido en el suministro) y conéctela al terminal de conexión de corriente continua de la tira de LED.
4. Enchufe el adaptador de corriente en el enchufe para iluminar todo el sistema.

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen előválogatásáért és szereléséért. A terméknek 10-12 óráig napi üzemeteltetésre alkalmasak. A termék napi 24 óráig felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FYIGYELMEZTÉS

- 1) A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
- 2) A tápegységhez történő csatlakoztatás előtt vegye figyelembe a mellékelt csatlakoztatási rajzot.
- 3) A telepítést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- 4) A LED huzalozásakor vagy forrasztásakor kapcsolja ki az áramellátást.
- 5) A sorkapocs nem tartozék. Ügyeljen arra, hogy vízálló sorkapocot használjon a tápegység kültéri csatlakoztatásához.
- 6) Ellenőrizze, hogy a tápegység DC kimenete megegyezik-e a sáv jelzőfény DC bemenetével.

TELEPÍTÉS

1. A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
2. Csatlakoztassa a váltakozó áramú bemeneti forrást a tápegységhez és a hálózati csatlakozóaljzatba (nem tartozék a szállítási terjedelemben). A váltakozó áramú dugaszokat bármilyen boltban meg lehet vásárolni.
3. Vezesse be a tápegység DC kimenetét a szalagfénybe.
- Megjegyzés: Ha a szalagfény a DC-csatlakozóval együtt van - Kérjük, csatlakoztassa a tápegység DC-kimenetét az egyenáramú dugaszhoz (a szállítási terjedelem nem része) és csatlakoztassa a LED-es szalagfény DC-csatlakozójához.
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorba, hogy megvilágítsa az egész rendszert.

[IT] INTRODUZIONE E GARANCIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualsiasi altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da cui è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirli nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

AVVERTIMENTO

- 1) Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- 2) Osservare lo schema di collegamento fornito prima di effettuare il collegamento all'alimentazione.
- 3) L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
- 4) Scollegare l'alimentazione durante il cablaggio o la saldatura del LED.
- 5) Morsetteria non inclusa. Assicurarsi di utilizzare una morsetteria impermeabile per il collegamento a una fonte di alimentazione esterna.
- 6) Assicurarsi di verificare che l'uscita CC dell'alimentatore corrisponda all'ingresso CC della striscia luminosa.

INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. Collegare la fonte di ingresso CA all'alimentatore e alla spina CA (non inclusa nella fornitura). Le spine CA possono essere acquistate in qualsiasi negozio di ferramenta.
3. Collegare l'uscita CC dell'alimentatore alla striscia luminosa.
- Nota: Se la striscia luminosa è dotata di terminale di collegamento CC - Collegare l'uscita CC dell'alimentatore alla spina CC (non inclusa nella fornitura) e collegarla al connettore CC della striscia luminosa a LED.
4. Inserire l'alimentatore nella presa per illuminare l'intero sistema.

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Συχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Βi-TAK(V-TAC). Η Βi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες με πρωτότυπο τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγγυηρό εμπόρο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδευμένοι κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή συντήρησης της φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιοδήποτε επιφανειακή εξαιτίας της λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 ώρες την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση για το προϊόντος αφορά μόνο το ελαττωματά της παραγωγής.

ΠΡΟΕΤΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- 1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- 2) Παρατηρήστε το παρεχόμενο διάγραμμα σύνδεσης πριν συνδέσετε την τροφοδοσία.
- 3) Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- 4) Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος κατά την καλωδίωση ή τη συγκόλληση του διόδου φωτισκοπομής [LED].
- 5) Το μπλοκ αρκώσεων δεν είναι ενεργοποιημένο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αδιάβροχο μπλοκ αρκώσεων για τη σύνδεση σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- 6) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει εάν η έξοδος συνεχούς ρεύματος της τροφοδοσίας ταιριάζει με την είσοδο συνεχούς ρεύματος της λωρίδας φωτός.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
2. Συνδέστε την πηγή εισόδου ενυδατούμενου ρεύματος και το βύσμα ενυδατούμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παραδοσης). Το βύσμα ενυδατούμενου ρεύματος υπονοεί να αγοράστούν σε οποιοδήποτε κατάστημα οικιακών υλικών.
3. Συνδέστε την έξοδο συνεχούς ρεύματος της σκευής για την τροφοδοσία στον φωτισμό.
- Σημείωση: Εάν η λωρίδα φωτός είναι συνδεδεμένη στον αρκώβητη σύνδεσης συνεχούς ρεύματος - Συνδέστε την έξοδο συνεχούς ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παραδοσης) y conéctela al terminal de conexión de corriente continua de la tira de LED.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα για να φωτίσετε ολόκληρο το σύστημα.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenable pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

AVERTISSEMENT

- 1) Veuillez vous assurer d'avoir coupé le courant avant de commencer l'installation.
- 2) Observez le schéma de câblage fourni avant de brancher l'alimentation électrique.
- 3) L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- 4) Débranchez l'alimentation électrique lors du câblage ou de la soudure de la DEL.
- 5) Le bornier n'est pas inclus. Veuillez vous assurer d'utiliser un bornier étanche lorsque vous connectez l'alimentation électrique à l'extérieur.
- 6) Veillez à vérifier que la sortie CC de l'alimentation électrique correspond à l'entrée CC de la bande lumineuse.

INSTALLATION

1. Veuillez vous assurer d'avoir coupé le courant avant de commencer l'installation.
2. Connectez la source d'entrée CA à l'alimentation électrique et à la prise CA (non comprise dans la livraison). Les prises CA peuvent être achetées dans n'importe quel magasin de quincaillerie.
3. Câblez la sortie CC du bloc d'alimentation à la bande lumineuse.
- Note : Si la bande lumineuse est fournie avec un connecteur CC - Veuillez brancher la sortie CC du bloc d'alimentation à la prise CC (non incluse dans la livraison) et la connecter au connecteur CC de la bande lumineuse à LED.
4. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise pour éclairer l'ensemble du système.

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

WARNUNG

- 1) Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- 2) Machen Sie sich mit dem mitgelieferten Anschlussplan vertraut, bevor Sie das Netzwerk anschließen.
- 3) Von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen.
- 4) Die Stromversorgung während des Verdrahtens oder Lötlens der LED sollte unterbrochen werden.
- 5) Klemmenblock nicht mitgeliefert. Bitte verwenden Sie einen wasserdichten Klemmenblock, wenn Sie das Netzteil im Freien anschließen.
- 6) Bitte stellen Sie sicher, dass der Gleichstromausgang des Netzteils mit dem Gleichstromeingang der Lichtleiste übereinstimmt.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Schließen Sie die AC-Eingangsquelle an das Netzwerk und den Wechselstromstecker an (nicht im Lieferumfang enthalten). Wechselstromstecker können in jedem Eisenwarenladen gekauft werden.
3. Verdrahten Sie den Gleichstromausgang des Netzteils mit der Lichtleiste.
- Hinweis: Wenn die Lichtleiste mit DC-Anschluss enthalten ist - verdrahten Sie den DC-Ausgang des Netzteils mit dem DC-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie ihn an den DC-Anschluss der LED-Streifenleuchte an.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose, um das gesamte System leuchten zu machen.

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Друеството не предоставя гаранция срещу щети по каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Моля уверете се, че сте изключили захранването преди да започнете инсталацията.
- 2) Спазвайте предоставената диаграма за свързване преди да свържете електрозахранването.
- 3) Инсталацията трябва да бъде осъществена от квалифициран електротехник.
- 4) Прекъснете електрозахранването при окисляване или запояване на светодиода [LED].
- 5) Клемният блок не е включен. Моля уверете се, че използвате водостойчив клем блок за свързването с външен източник на електрозахранване.
- 6) Моля уверете се, че сте проверили дали правотоковия изход на електрозахранването съпада с правотоковия вход на светлинната лента.

ИНСТАЛАЦИЯ

- 1) Моля уверете се, че сте изключили захранването преди да започнете инсталацията.
- 2) Свържете източника на променливотоковия вход и променливотоковия щепсел (не е включен в обхвата на доставката). Променилитоковия щепсели могат да бъдат закупени във всеки магазин за строителни материали.
- 3) Свържете правотоковия изход на устройството за електрозахранване към осветителното кабележило. Ако светлинната лента е включена в клемна - Моля свържете правотоковия изход на устройството за електрозахранване (не е включено в обхвата на на доставката) и го свържете с правотоковия съединителна клемна на светодиодната светилна лента.
4. Включете мощностния адаптер в мутата, за да осветите цялата система.

[PL] WSTĘP I GWARANCJA

Przedkujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować je w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czasowiecna opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin. 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

OSTRZEŻENIE

- 1) Upewnij się przed rozpoczęciem montażu, iż zasilanie jest wyłączone.
- 2) Przestrzegaj dostarczonego schematu połączeń przed podłączeniem zasilania.
- 3) Montaż musi być dokonany przez wykwalifikowanego elektryka.
- 4) Odłącz zasilanie przed podcas okablowania lub lutowania diody świetlnej [LED].
- 5) Blok zacisków nie jest włączony. Upewnij się, że używasz wodoodpornego bloku zacisków do podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania.
- 6) Upewnij się, że sprawdziłeś przednio, czy wyjście prądu stałego zasilacza odpowiada wejściu prądu stałego listwy świetlnej.

MONTAŻ

1. Upewnij się przed rozpoczęciem montażu, iż zasilanie jest wyłączone.
2. Podłącz źródło wejściowe prądu przemiennego i wtyczkę prądu przemiennego (nie wchodzą w zestaw dostawy). Wtyczki prądu przmiennego można kupić w dowolnym sklepie materiałów budowlanych.
3. Podłącz wyjście prądu stałego zasilacza urządzenia do oświetlenia.
- Uwaga: Jeśli listwa świetlna została podłączona do zacisku złącza prądu stałego, podłącz wyjście prądu stałego zasilacza (nie wchodzi w zestaw dostawy) i podłącz je do zacisku złącza prądu stałego na pasku LED.
4. Podłącz zasilacz do gniazda, aby oświetlić cały system.

[RO] INTRODUCERE, GARANTIA

Vă mulțumim că ați ales să cumpărați acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătură cu dealer-ul nostru sau cu comercianții de la care v-ați achiziționat produsul. Aceștia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt dispuși să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorrectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorază îndepărtării sau montării incorrecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 ore pe zi ar putea întrerupe, poate duce la pierderea garanției. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

AVERTISMENT

- 1) Înainte să începeți instalarea, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea.
- 2) Urmăriți diagrama pusă la dispoziție dvs., care se referă la realizarea legăturii, înainte să legați dispozitivul la sursa de alimentare.
- 3) Instalarea trebuie realizată de către un electrician autorizat.
- 4) Interperuți alimentarea, în timp ce realizați cablarea și sudarea diodei LED.
- 5) Blocul de clemn nu este inclus în setul de livrare. Asigurați-vă că folosiți un bloc de clemn rezistent la apă, destinat pentru conectarea unei surse externe la alimentarea cu energie electrică.
- 6) Asigurați-vă că ați verificat dacă ieșirea pentru curent continuu a alimentării cu electricitate coincide cu intrarea pentru curent continuu a benzii de iluminat.

INSTALAREA

1. Vă rugăm să vă asigurați că ați deconectat alimentarea cu energie electrică, înainte să începeți instalarea.
2. Legați sursa intrării de curent alternativ la ștecherul pentru curent alternativ (care nu este inclus în setul de livrare). Ștecher pentru curent alternativ pot fi cumpărați în orice magazin de materiale de construcții.
3. Conectați ieșirea de curent continuu a dispozitivului de alimentare la luminarea.
- Observație: Dacă banda de iluminat este conectată la clemna-conector de curent continuu, vă rugăm să conectați ieșirea pentru curent continuu la dispozitivul de alimentare care nu este inclus în setul de livrare), întrerupeți ieșirea conector de curent continuu a benzii de iluminat. Folosiți un bloc de clemn (care nu este inclus în setul de livrare), ca să-l conectați la clemna-conector pentru curent continuu a benzii de iluminat cu diodă LED.
4. Introduceți în priză adaptorul de putere ca să ilumineți întregul sistem.

[CZ] ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního distributora. Oni jsou dobře seškoleni a jsou vždy k dispozici vám pomoci. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým opořebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoliv povrchu kvůli neod