



PKT-3-J55

Akku-Nagler für Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 16-55 mm

Artikel-Nr.: PKT-3-J55

- Leicht und handlich - nur 2,3 kg
- Hohe Schusskapazität mit ca. 1.300 Nägel mit einem AKKU 2,0 Ah
- Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch
- Keine Folgekosten für Gas, etc.
- Wartungsarm und Umweltbewusst – kein CO₂-Ausstoß
- Wetter- und temperaturunabhängig

Produktmerkmale:

Einzel- und Kontaktauslösung, Tiefenregulierung, Abdruckschutz, Leerschussicherung, LED-Licht, Schnellverschluss des Werkzeuges, schnelle Schussfolge, Gürtelhaken

Anwendungsgebiete:

Zierleisten, Fußbodenleisten, Deckenleisten, Hohlkehlleisten und vieles mehr

Technische Daten:

Gewicht ohne Akku (kg)	2,3
Breite (mm)	95
Länge (mm)	280
Höhe (mm)	300
Magazinkapazität	1 Streifen à 100 Nägel
Befestigungsmittel-Art	Stauchkopfnägel (Brads)
Befestigungsmittel-Type	J
Befestigungsmittel Länge (mm)	16 - 55

Lieferumfang:

PKT-3-J55:


Akku-Nagler PKT-3-J55, metaBOX

PKT-3-J55-SET22:

Akku-Nagler PKT-3-J55, 2 St. AKKU18-2,0-LiPOWER, Ladestation AKKU-STATION 12-36, metaBOX



Zusätzlicher Abdruckschutz

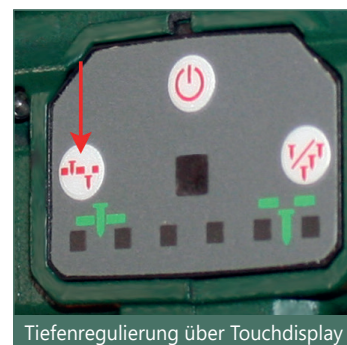

Tiefenregulierung über Touchdisplay



In der metaBOX

**PREBENA®****PKT-TECHNOLOGIE****Passendes Befestigungsmittel:****Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16–55 mm**

Artikel-Nr.	Material	Stck./Schachtel
J16CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
J19CNKHA	verzinkt, geharzt	10.000
J25CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000
J30CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000
J32CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000
J35CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000
J40CNKHA	verzinkt, geharzt	5.000
J45CNKHA	verzinkt, geharzt	4.000
J50CNKHA	verzinkt, geharzt	4.000
J55CNKHA	verzinkt, geharzt	4.000
J16CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10.000
J19CRF	Werkstoffnr. 1.4301	10.000
J25CRF	Werkstoffnr. 1.4301	5.000
J32CRF	Werkstoffnr. 1.4301	5.000
J40CRF	Werkstoffnr. 1.4301	5.000
J50CRF	Werkstoffnr. 1.4301	4.000
J55CRF	Werkstoffnr. 1.4301	4.000

Stauchkopfnägel (Brads) in der Blisterverpackung

J16CNKHA-B	verzinkt, geharzt	1.000
J19CNKHA-B	verzinkt, geharzt	1.000
J25CNKHA-B	verzinkt, geharzt	1.000
J30CNKHA-B	verzinkt, geharzt	1.000

8.000 Stauchkopfnägel (Brads) im Sortiments-Koffer

J25CNKHA	verzinkt, geharzt	2.000
J32CNKHA	verzinkt, geharzt	2.000
J40CNKHA	verzinkt, geharzt	2.000
J50CNKHA	verzinkt, geharzt	2.000

12.500 Stauchkopfnägel (Brads) Type J in der metaBOX

PROFI-J-BOX		
J19CNKHA	verzinkt, geharzt	2.500
J25CNKHA	verzinkt, geharzt	2.500
J30CNHKA	verzinkt, geharzt	2.500
J35CNHKA	verzinkt, geharzt	2.500
J40CNHKA	verzinkt, geharzt	2.500

Technische Daten:


Kopfgröße (mm)	2,0 x 1,0
Drahtmaß (mm)	1,0 x 1,25
Längen (mm)	16 - 55

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY



Stauchkopfnägel (Brads) Type J

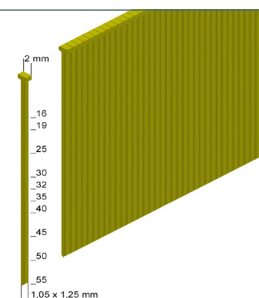

Abmessungen Type J



J-BOX



PROFI-J-BOX