

MobileOffice D430 Plus

❖SOFTWARE



DocAction

Plustek DocAction

Programm zur Vereinfachung des Scannens von Dokumenten. Mit DocAction können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für das Scannen konfigurieren und Dokumente mit nur einem Tastendruck scannen. Gescannte Dokumente werden automatisch direkt an einen Drucker, eine E-Mail, einen Ordner oder einen FTP-Server gesendet. DocAction ermöglicht es Ihnen auch, direkt in viele Bildbearbeitungs- und Dokumentenmanagement-Anwendungen zu scannen. DocAction speichert gescannte Dokumente in allen gängigen Bildformaten inklusive JPEG, TIFF und PDF.

❖Integrierte Zeichenerkennung



Plustek OCR

Plustek OCR *

Mit der Plustek OCR (unterstützt von ABBYY) Software können Schriften und Zeichen in gescannten Papierdokumenten, Fotos und anderen Vorlagenarten erkannt werden und in bearbeitbare Formate konvertiert werden. Gescannte Dokumente können in Dateiformate wie beispielsweise Microsoft® Word®, Excel® oder als PDF gespeichert und deren Inhalte direkt editiert oder für andere Zwecke weiterverwendet werden.

Systemvoraussetzungen

2,0 GHz CPU-Prozessor oder höher[1]
[1] Windows empfohlen: 2,8 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 4 CPU-Kernen oder höher
Mindestens 4 GB RAM (Empfohlen: 8 GB oder mehr)
6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation
Displayabmessungen von 1024 x 768 oder größer



Specification

Bildsensor	CIS x2
Optische Auflösung	600 dpi
Hardware-Auflösung	600 x 600 dpi
Scanverfahren	Farbe: 48-bit input, 24-bit Output Graustufen: 16-bit Input, 8-bit Output Schwarzweiß: 1-bit
Scan-Geschwindigkeit	Simplex: 1.9 Sek (Graustufen, 200 dpi, A4) Duplex: 1.9 Sek (Graustufen, 200 dpi, A4)
Scanbereich (B x L)	Max : 216 x 1270 mm (8.5" x 50")
Unterstütztes Papierformat (B x L)	Max.: 240 x 1270 mm (9.45" x 50") Min.: 30 x 35 mm (1.18" x 1.38")
Funktionstasten	Scan, Up, Down
Stromversorgung	24 V / 0.75A
Anschluss	USB 2.0
Nettogewicht	0,96 kg (2.13 lbs)
Maße (B x T x H)	303 x 94 x 60 mm (11.93" x 3.7" x 2.36")
Schnittstelle	TWAIN – kompatibel
Betriebssystem	Windows 8 / 10 / 11

Software



[1] ABBYY und FineReader sind Marken von ABBYY Software, Ltd., die in einigen Ländern eingetragen sein können. Alle anderen in diesem Dokument genannten Produkte oder Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.
[2] LINUX für Systemintegratoren. Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen Vertrieb: sales@plustek.com

MobileOffice D430 Plus

plustek

MobileOffice Serie



Mobil, Duplex & Kompakt Dokumenten Scanner der zu Ihrer Arbeitsweise passt




Der **Plustek MobileOffice D430 Plus** ist ein mobiler Duplex-Scanner mit sehr schneller Scangeschwindigkeit und ist auch perfekt für den Einsatz auf dem Schreibtisch geeignet. Der **MobileOffice D430 Plus** zeichnet sich durch ein extrem kompaktes, ergonomisches Design aus, um so die Stellfläche des Scanners zu minimieren und ihn auch bei begrenztem Platz ohne Einschränkungen nutzen zu können.

Der **MobileOffice D430 Plus** verfügt über eine Software-Suite zum Dokumentenmanagement und zur optischen Zeichenerkennung, mit der Sie Ihre Dokumente einfach scannen und verwalten können. DocAction-Scannen auf Knopfdruck und TWAIN-Treiber nach Industriestandard gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Scan- und Bildbearbeitungsprogrammen wie z.B.: DMS und ERM im Gesundheitswesen und Finanzwesen sowie anderen bildfähigen Anwendungen. Diese Funktionen machen den **MobileOffice D430 Plus** zu einer leistungsstarken Scanösung, die allen Anforderungen gerecht wird.

❖HAUPTMERKMALE

- **Flexible Papierausgabe – Dokument kann auf Rückseite oder Oberseite ausgegeben werden**
- **Geeignet für das Scannen von Kreditkarten, Führerscheinen, Ausweis- und Gesundheitskarten**
- **TWAIN-/Scantreiber im Lieferumfang enthalten**

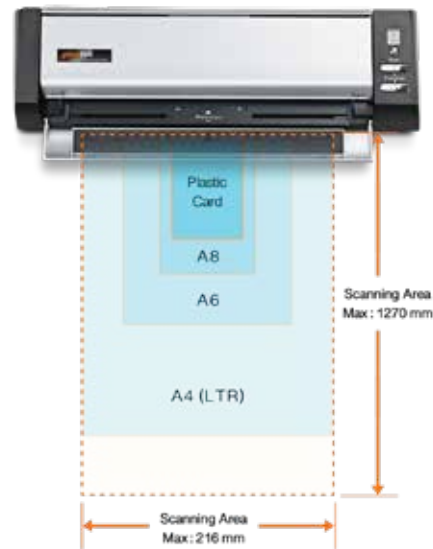

Ideal für das Scannen von Karten & Dokumenten

Neben Dokumenten im A4- oder Legal-Format eignet sich der **MobileOffice D430 Plus** zum Scannen von Karten mit einer Stärke von bis zu 1,2 mm, wie z.B. Kreditkarten, Führerscheine, Personalausweise, Krankenversicherungskarten und anderen Mitgliedskarten.



Flexible Papierausgabe

Das einzigartige Papierhandling-System bietet eine Auswahl verschiedener Ausgabeoptionen. Sie können Ihre Scanvorlagen entweder an der Rückseite oder an der Oberseite des Scanners ausgeben lassen.




Jedes Profil enthält alle nötigen Einstellungen

Durch eine einfache Anpassung können Sie die Funktionstasten so einstellen, dass sie die von Ihnen gewünschten Funktionen ausführen. Zu den möglichen Optionen gehören OCR/BCR, Auflösung, usw. Nachdem Sie Ihre bevorzugte Einstellung vorgenommen haben, müssen Sie zum Scannen im Simplex/Duplex-Modus nur noch die One-Touch-Taste drücken.


1 Autom. Schwellenwert

Autom. Schwellenwert für das aktuelle Bild in ein binäres Schwarz-Weiß-Bild

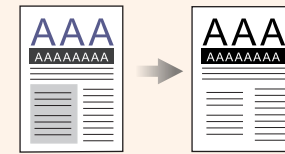


2 Autom. Drehen

Dreht das Dokument automatisch auf Grundlage des Inhalts

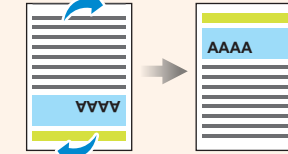


3 Autom. Zuschneiden und Geraderücken

Automatische Begradigung und Zuschchnitt auf tatsächliche Größe

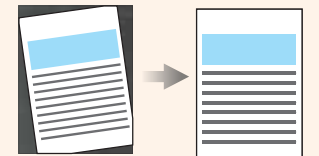


4 Automatischer Farbmodus

Erkennt automatisch die Farbe des Dokuments und scannt es in Farbe, Graustufen oder Schwarz-Weiß

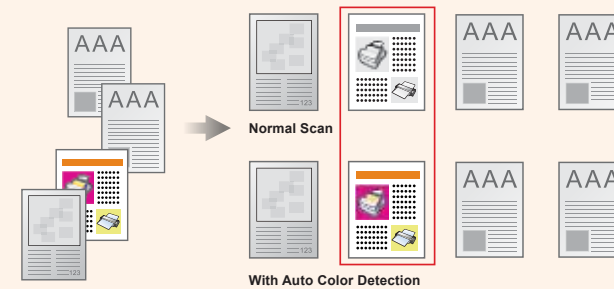

5 Multibild-Ausgabe

Scannt und speichert Dokumente in 2 oder 3 Farbmodi zur gleichen Zeit

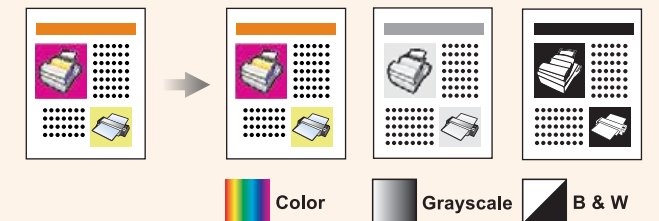

Ideales Hilfsmittel für Empfangsmitarbeiter zur digitalen Transformation

Der **MobileOffice D430 Plus** ist eine ideale Lösung zum Scannen von Patientendaten und Versicherungskarten – dank der geringen Stellfläche und dem Papierhandling auch an beengten Anmeldetheken.



Speichern Sie Papierdokumente auf Knopfdruck als durchsuchbare PDF-Dateien und finden Sie so Ihre Informationen schneller.



Funktion zur optischen Zeichenerkennung, mit der gescannte Bücher und Papierdokumente in durchsuchbare PDF- und Microsoft Office-Dateiformate umgewandelt werden können.



Automatisches Ausrichten eines gescannten Bildes, um das Scannen angenehmer zu gestalten.



Automatische Entfernung der äußeren Teile des gescannten Bildes, um so das Scan-Ergebnis ohne eine zusätzliche Bildbearbeitungssoftware zu verbessern.