


DAMP PROOF FLEX TH IP66

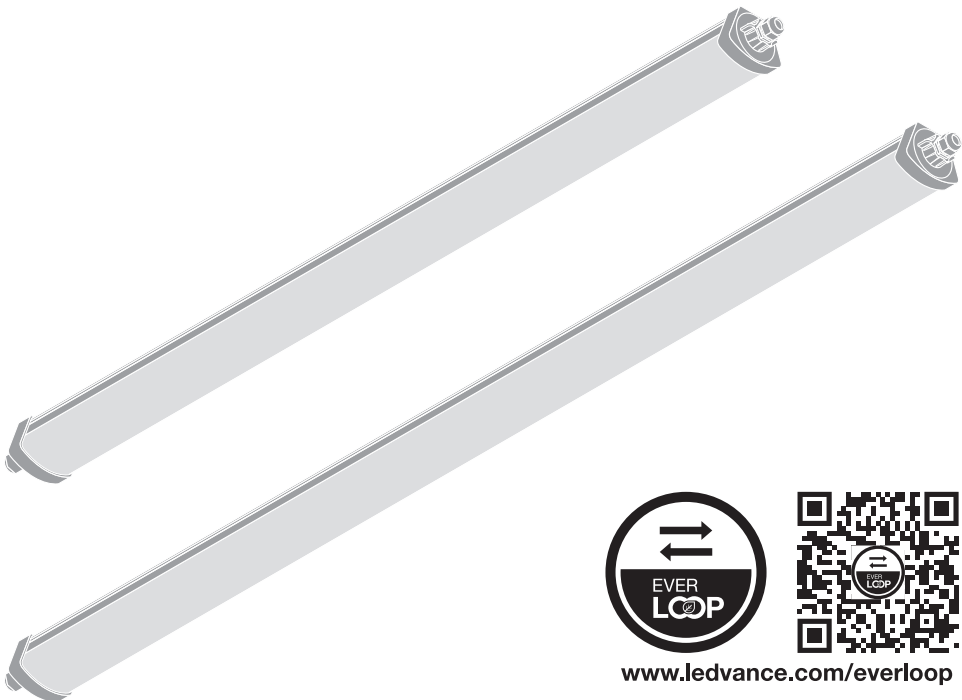






www.ledvance.com/everloop

	EAN	l x w x h [mm]	W*	V _{AC}	Hz	lm*	lm/W*
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	1290 x 88 x 73	34	220-240V	0/50/60 Hz	5500	162
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	1290 x 88 x 73	34	220-240V	0/50/60 Hz	5600	165
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	1290 x 88 x 73	34	220-240V	0/50/60 Hz	5600	165
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	1590 x 88 x 73	42	220-240V	0/50/60 Hz	6800	162
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	1590 x 88 x 73	42	220-240V	0/50/60 Hz	6900	164
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	1590 x 88 x 73	42	220-240V	0/50/60 Hz	6900	164



	EAN	K	IP	IK	∇	R _a	ᵀ (°C)	PF	👤
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	3000	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.3 kg
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	4000	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.3 kg
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	6500	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.3 kg
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	3000	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.5 kg
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	4000	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.5 kg
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	6500	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.5 kg











DAMP PROOF FLEX TH IP66





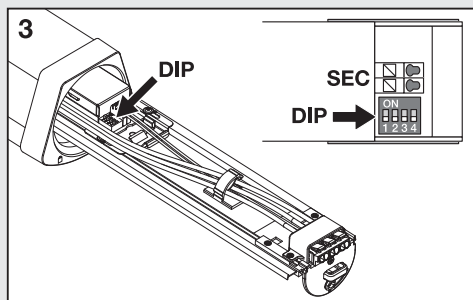
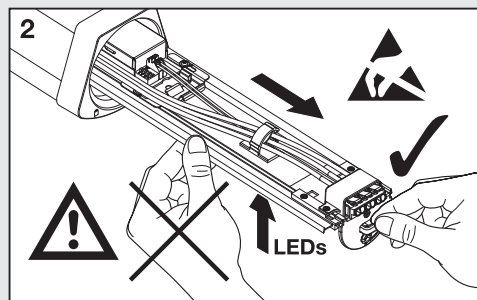
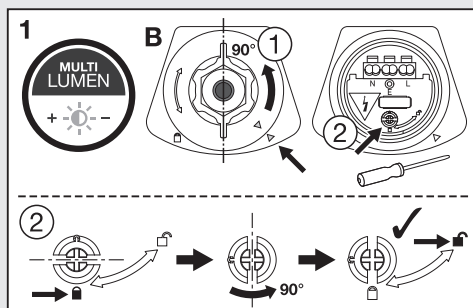
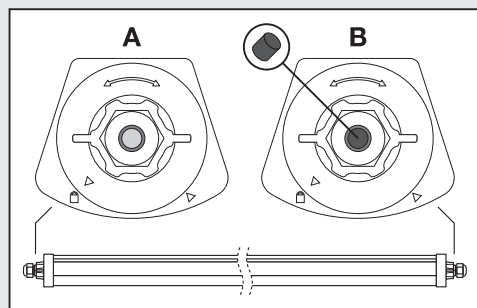
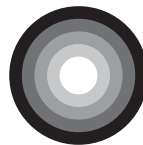


DIP	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	W	Im	Im/W	PRI I _{in} [mA]	SEC I _{out} [mA]
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	OFF	OFF	OFF	ON	19	3000	158	90	125
	OFF	OFF	ON	ON	26	4200	162	118	175
	OFF	ON	OFF	OFF	31	4900	158	136	200
	OFF	ON	OFF	ON	34	5500	162	153	225
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	OFF	OFF	OFF	ON	19	3100	163	90	125
	OFF	OFF	ON	ON	26	4300	165	119	175
	OFF	ON	OFF	OFF	31	5100	165	128	200
	OFF	ON	OFF	ON	34	5600	165	153	225
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	OFF	OFF	ON	OFF	23	3600	157	104	150
	OFF	ON	OFF	OFF	31	4900	158	137	200
	OFF	ON	ON	OFF	38	6100	161	168	250
	OFF	ON	ON	ON	42	6800	162	187	275
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	OFF	OFF	ON	OFF	23	3700	161	104	150
	OFF	ON	OFF	OFF	31	5000	161	138	200
	OFF	ON	ON	OFF	38	6300	166	169	250
	OFF	ON	ON	ON	42	6900	164	187	275

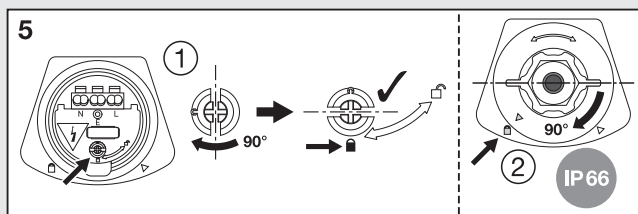
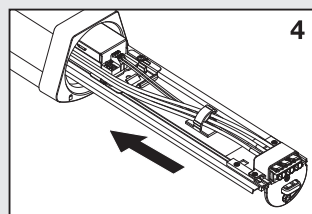


DAMP PROOF FLEX TH IP66

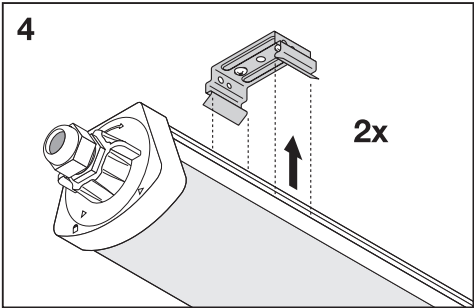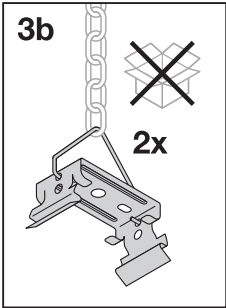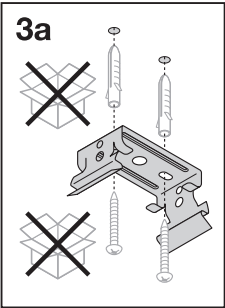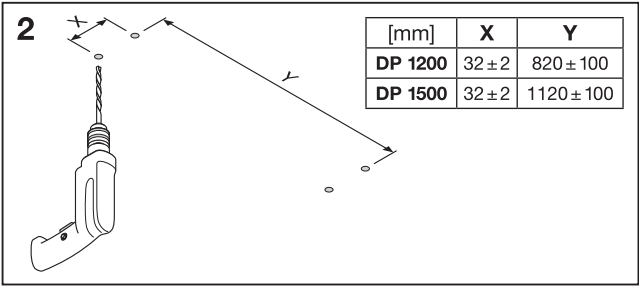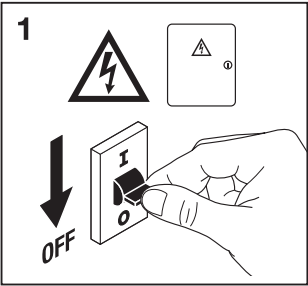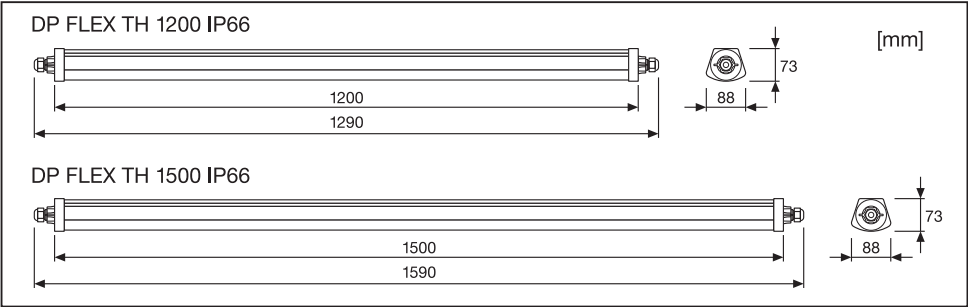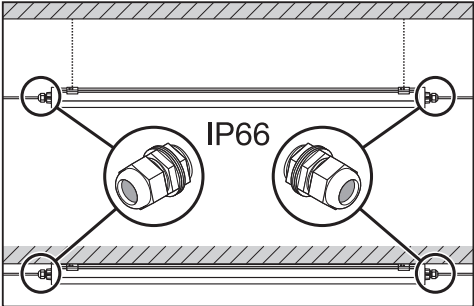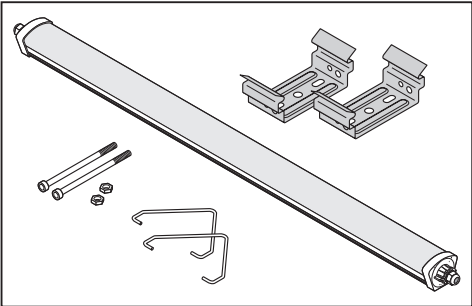

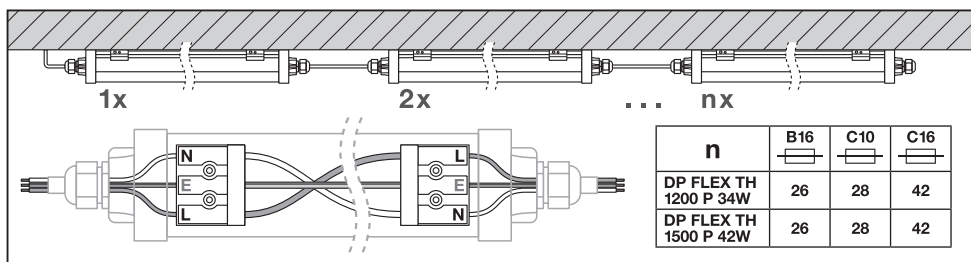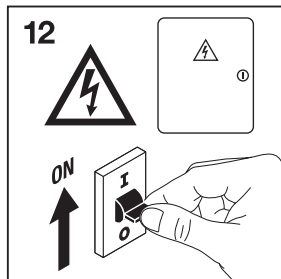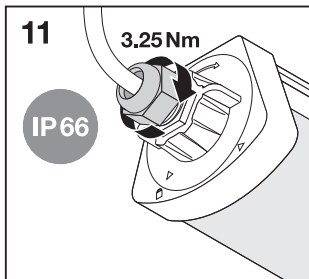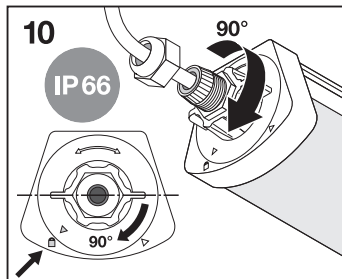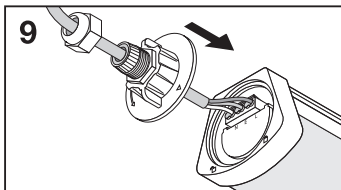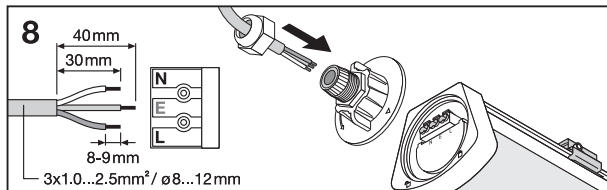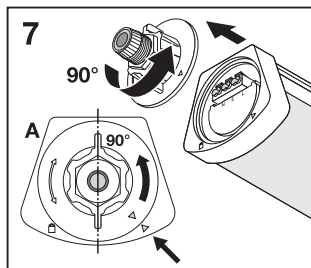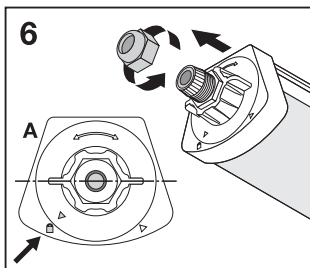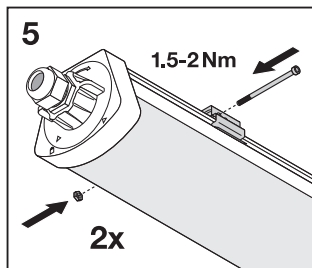

 Verifica le disposizioni del tuo comune.

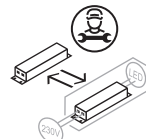

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molshheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11243188
03.06.25