

UFP8 Cat.6_A AWG 24-23/1, AWG27-23/7 & UFP8 Cat.6_A AWG23-22/1, AWG23-22/7

Montagehinweis / Mounting information

1 **U/UTP Cat.6_A, Cat.6+, Cat.5e**

Abisolierlänge / stripping length min. 40 mm




nicht metallisches Trennelement abschneiden
cut non-metallic cross separator



2 **T568A** Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / cable end 1

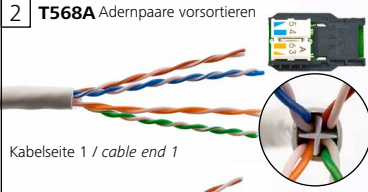


Kabelseite 2 / cable end 2



T568B presort pairs


Kabelseite 1 / cable end 1

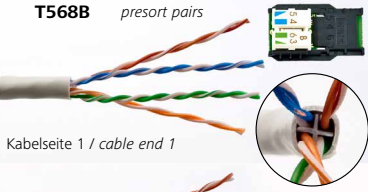

Kabelseite 2 / cable end 2




3 Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen

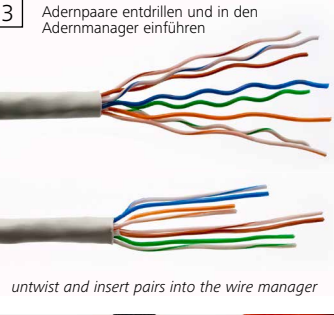

untwist and insert pairs into the wire manager

 4 Adernmanager grau / wire manager grey für / for Ø 0,85 - 1,1 mm



Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager
smooth wires accurately before inserting into the wire manager



Adernmanager weiß / wire manager white für / for Ø 1,0 - 1,6 mm




5



Zangenschlüssel
Plier-wrench 1 1/2" 100025795



Parallel Presswerkzeug
Parallel press tool 100025800

6 Alle Adern bündigabschneiden, max. 0,5 mm überstehend



cut all wires protruding max. 0.5 mm

8 Einschieben des Adernmanagers in das Gehäuse

T568B




insert the wire manager into housing

9



Adernmanager kann mit Deckel in Endlage gebracht werden
wire manager can be brought to end position by means of cover

10 Bügel zur Zugentlastung einrasten

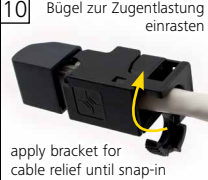

apply bracket for cable relief until snap-in

7 Montagehilfe entfernen



remove assembly aid

Kabelabfangung ist in 7 Stufen fixierbar
cable relief is fixable in seven-steps



Anschluss / connection				Anwendung / application						
Farbcode colour code T568		PROFINET	R445 P/N Nr./No.	108T/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/S0	Upo/ TEL			
A	B									
W - G	W - O	YE	1	•	•					
G	O	O	2	•	•					
W - O	W - G	W	3	•	•	•				
BL	BL	-	4		•	•	•			
W - BL	W - BL	-	5				•	•		
O	G	BL	6	•	•					
W - BR	W - BR	-	7		•					
BR	BR	-	8		•					