


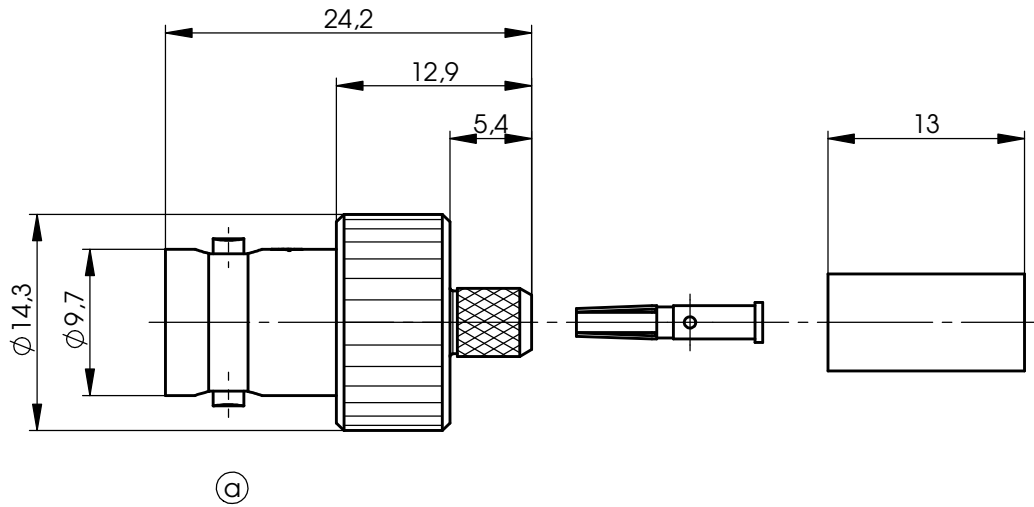

Ⓐ

Mechanical characteristics cables

interface dimensions acc. to
assembly code
mating life

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften Kabel

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Umgebung

RoHS konform

Ⓒ

G41: 0.6/2.8 AF Draka;
0.6/2.8C-HM (FR-NC) Bedea;
1855A Belden HDTV Miniature Precision
Video Cable;
1855ENH Belden Digital Video Coax;
46899 Belden;
FRNC 0.6/2.8 AF (Minik.) PKI;
Image 360 Argosy; SDV Canford;
VDM230 Gepco;
VK5/0.6 FRLS 0.6/2.8 Percon

Ⓐ

TELASS CDF 70 Bedea
IEC 61169-8

Ⓒ

A0805
>500

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3, CuSn6
Cu SF w
PE-LD

Ⓒ

 
Finish / Oberfläche

NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

75 Ω

typ.: 1 GHz-35 dB; 2 GHz-26 dB; 3 GHz-23 dB

2011/65/EU

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)		
				gez./ drawn	13.06.2013	MA		
				gepr./ appr.	20.06.2013	BJ	ca./approx.	
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Straight Jack BNC-Kabelbuchse			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01003A0048		
c	24867	13.06.2013	MA					
b	20849	06.05.2009	KL					
a	20563	25.02.2009	BJ					
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 14.10.2004			 Maße/ dimensions: mm
								Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1