


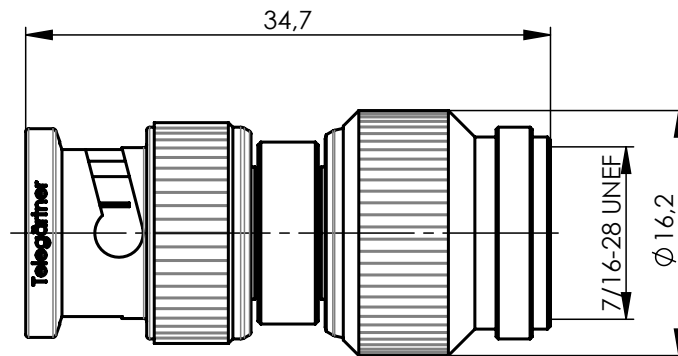

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life

Components

centre contact
outer contact
bayonet coupling nut
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Aussenkontakt
Bajonethülse
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz

Umgebung

RoHS konform

(BNC) IEC 61169-8 / (TNC) IEC 60169-17
>500

Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing
Zinkdruckguss
brass / Messing
PTFE
silicone / Silikon


Finish / Oberfläche

 
NiP-Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Zn/Cu6 Ni6, Cu2Ni5

50 Ω
0-4 GHz

2011/65/EU

M 1:1

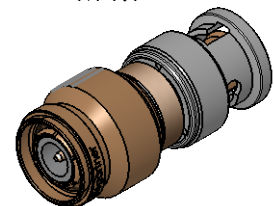

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	05.08.2019	MA			
			gepr./ appr.	21.11.2019	BJ	ca./approx. 25		
			Maßstab/ scale 2:1 (1:1)	Benennung/ title Adaptor BNC-TNC (m-m) Adapter BNC-TNC (m-m)			 Telegärtner	
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01008A0011		 Maße/ dimensions: mm	
				Ersatz für/ replaces		Original : DIN A4		
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1		