


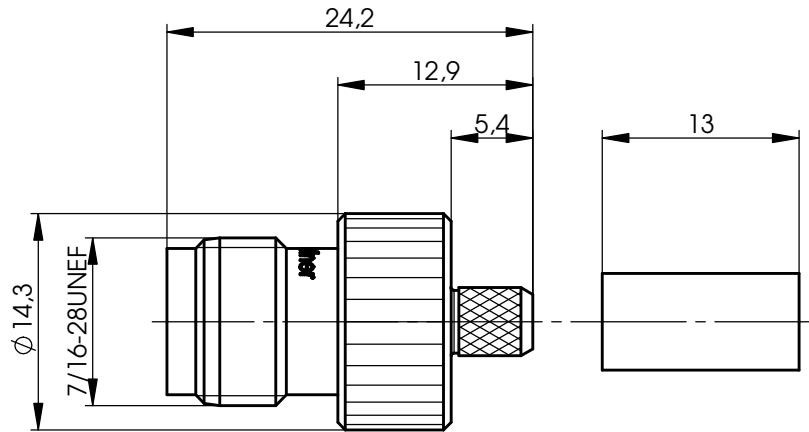

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung

Umgebung

RoHS konform

Ⓐ

G 1 : 7806A Belden; 9907 Belden; CNT-195; HPF 195 Harbour Industries; KX 15; LMR-195 TMS; RG-58C/U; WCX195

IEC 60169-17
A0805

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
Cu SF w
PE-LD

 
Ⓐ

Finish / Oberfläche

NiP Au
Cu2Ni5
Ni5

Ⓐ

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)		
			gez./ drawn	10.06.2013	MA			
			gepr./ appr.	21.06.2013	BJ	ca./approx.		
			Maßstab/ scale	Benennung/ title				
			2:1	TNC Straight Jack TNC-Kabelbuchse				
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
				K	J01011A2265			
α	24867	10.06.2013	MA	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 19.03.1998			Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1