


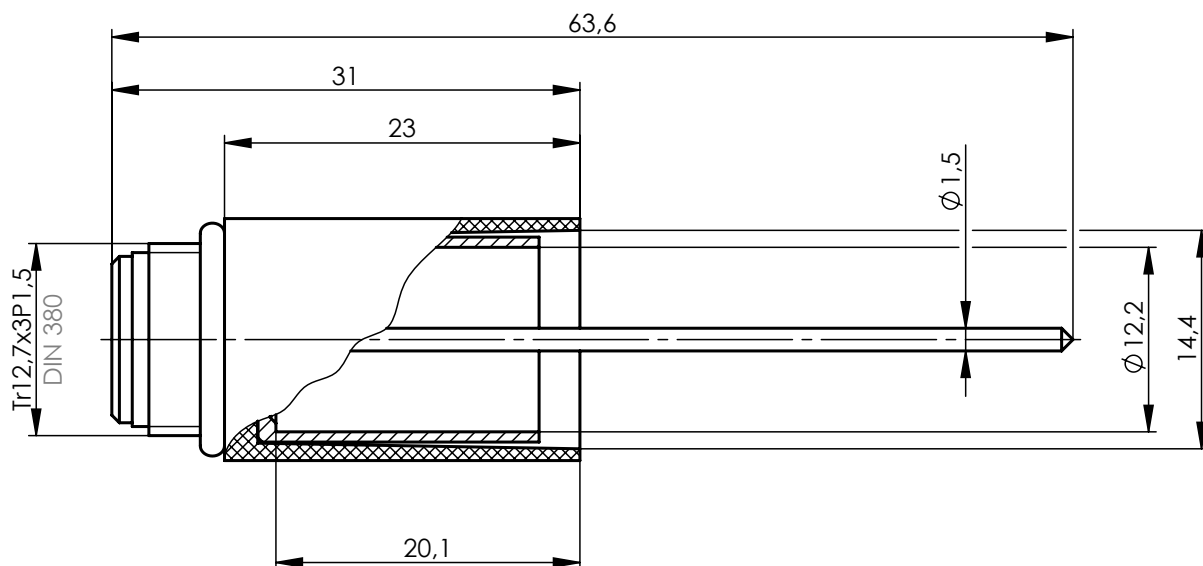

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
housing
insulator
gasket

Electrical characteristics

voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Gehäuse
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

Materials / Material

CuSn4Pb4Zn4
CuZn38Pb2
CuZn39Pb3
PBT black / schwarz (RAL 9005)
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche


Cu1Ni2Au0,8
Cu1Ni2Au0,8
Cu2Ni5

2 kV_{eff} / 50 Hz
> 10 GΩ

≤ 5 mΩ
≤ 2,5 mΩ

2011/65/EU

M 1:1

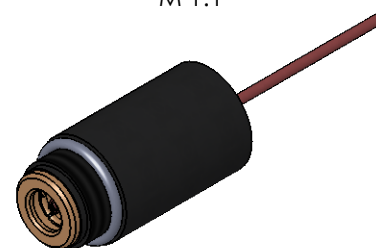

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name / name	Datum / date	Name / name	Gewicht / weight [g]
			gez./ drawn	06.03.2018	MA	
			gepr./ appr.	03.04.2018	HR	ca./approx. 12
			Maßstab / scale	Benennung / title		
			2:1 (1:1)	pH Glass Electrode Plug pH-Elektrodensteckkopf		
			Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
			K	J01250A0018		
			Ersatz für / replaces			
						Maße / dimensions: mm
						Original : DIN A4
						Blatt / sheet 1 von / of 1

