


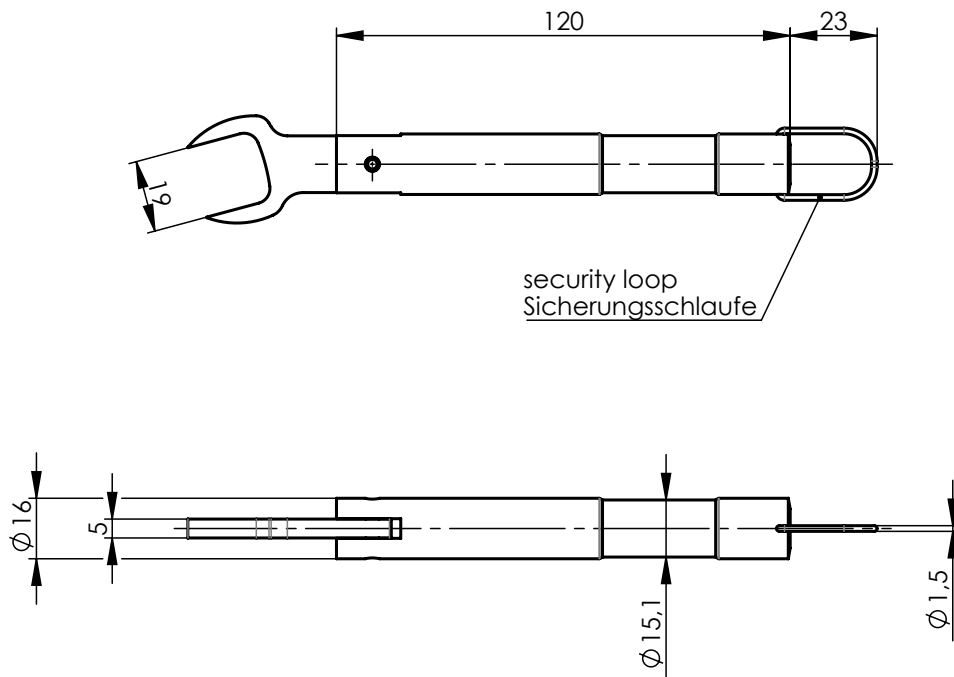

Mechanical characteristics
torque setting

Mechanische Eigenschaften
Drehmoment

typ.: $5 \pm 0,1$ Nm

Components
open wrench head

Bauteile
Gabelschlüssel-Kopf

Materials / Material
42CrMo4-low alloy chromium molybdenum steel / -chrom-molybdän-legierter Vergütungsstahl

Surface treatment / Beschichtung
phosphate coating / Phosphat

wrench handle

Griff


aluminium alloy / Aluminium-Legierung

aluminium oxide / Aluminiumoxid

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU

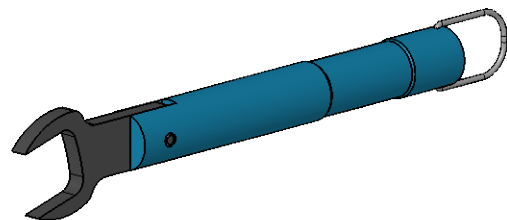

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	24.01.2019	MA			
			gepr./ appr.	24.01.2019	BJ	ca./approx. 103		
			Maßstab/ scale 1:2	Benennung/ title Torque Wrench for N-type Connectors Drehmomentschlüssel für N- Steckverbinder				 Telegärtner
			untel. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. N00050A0017		 Maße/ dimensions: mm	
				Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	