


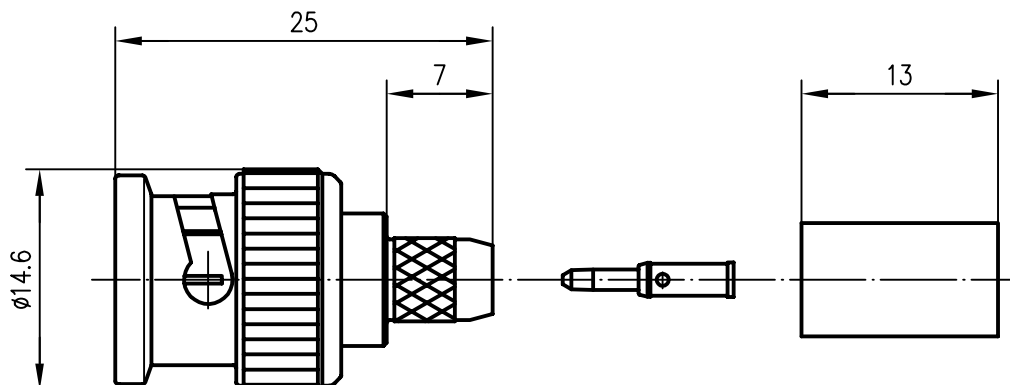

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code

centre conductor
outer conductor

mating life

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Innenleiter
Außenleiter

Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

(b) (a) G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V,
8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U

 
(b) IEC 60169-8
A0231
Crimp
Crimp (b)
≥ 500

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Zn/Cu6 Ni6

				1994	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.10.	BJ	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	20.10.94	RA	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	BNC-Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr						
b	17233	28.11.05	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
a	5930	07.09.95	BM		K	J01002A1288	
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4