


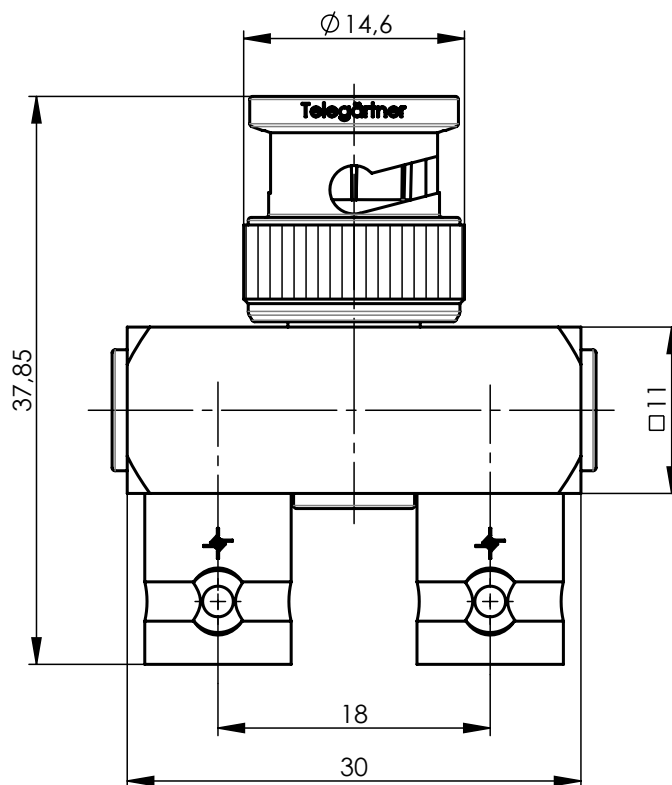

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life

Components

centre contact
-male contact
-female contact
outer contact
other metal parts

insulator

Electrical characteristics

impedance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
-Kontaktstift
-Kontaktbuchse
Außenkontakt
sonstige Metallteile

Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Umgebung

RoHS konform

IEC 61169-8

>500

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cu1
PTFE

Finish / Oberfläche

NiP Au
NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Zn/Cu8Ni6 gl

50 Ω

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	09.03.2023	SKH	
			gepr./ appr.	09.03.2023	BJ	ca./approx.
Maßstab/ scale				Benennung/ title		
2:1				BNC Y-Adapt f-m-f Z50 BNC Y-Adapt f-m-f Z50		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	
- 500000000975				CUG	100123516	
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.	10007570
				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		

