


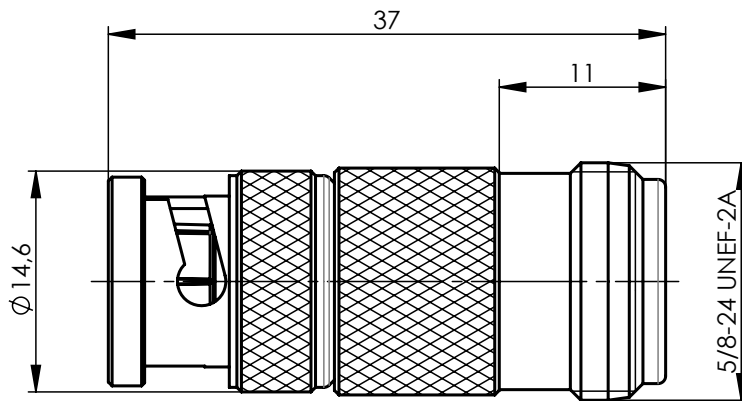

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
mating life

Components

center contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Umgebung

RoHS konform

BNC - IEC 61169-8
N - IEC 61169-16
>500

Materials / Material


CuBe2Pb
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0,8
Cu2Ni5
Cu2Ni5

50 Ω
0-4 GHz
typ.: 1 GHz - 29 dB; 2 GHz - 28 dB;
4 GHz - 22,5 dB

2011/65/EU

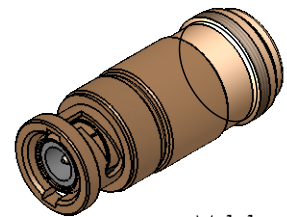

M 1:1

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	09.03.2023	SKH	
			gepr./ appr.	13.03.2023	BJ	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1 (1:1)	Adapt str BNCm - Nf Adapt str BNCm - Nf		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.	
			CUG		100123538	
			Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. 10007641		
				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		

