


LPJ-960SI

Full HD 1080P LCD projector with Wifi

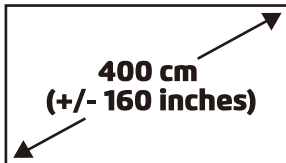

Home cinema



Watching movies

NETFLIX

prime video

YouTube

Dolby
AUDIO



HDMI
HIGH SPEED MULTIMEDIA INTERFACE

FULL HD
1080P

300
ANSI
LUMEN

EN

- 4" LCD display
- Full HD 1080P resolution
- WLAN connection : 2.4 & 5 GHZ
- 180° rotative stand
- 300 ANSI Lumens
- Auto focus
- Auto keystone
- Netflix (certified), Prime video, You Tube...
- Projection distance 1 to 4 meters
- Projection size up to 400cm (+/-160inches)
- Speaker output: 5W
- Stereo output
- Up to 30.000 hours LED life
- Included: AV cable, HDMI cable, Power cable, Remote control
- Connections: 3,5mm earphone jack, Aux in, HDMI, USB x 2

DE

- 4"-LCD-Display
- Full HD-Auflösung mit 1080p
- WLAN-Verbindung : 2.4 & 5 GHZ
- 180° drehbarer Ständer
- 300 ANSI Lumens
- Autofokus
- Automatische Trapezkorrektur
- Netflix (certified), Prime video, You Tube...
- Projektionsabstand 1 – 4 Meter
- Projektionsgröße bis zu 400 cm (+/-160inches)
- Lautsprecherleistung: 5 W
- Stereo-Ausgang
- LED-Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden
- Inklusive: AV-Kabel, HDMI-Kabel, Stromkabel, Fernbedienung
- Anschlüsse: 3,5 mm Kopfhörerbuchse, AV-IN, HDMI, USB x 2

NL

- 4" LCD-display
- Full HD 1080P-resolutie
- WLAN verbinding : 2.4 & 5 GHZ
- 180° draaibare standaard
- 300 ANSI Lumen
- Automatische scherpstelling
- Automatische keystone-correctie
- Netflix (certified), Prime video, You Tube...
- Projectieafstand 1 tot 4 meter
- Projectiegrootte tot 400cm (+/-160inches)
- Luidsprekeruitgang: 5 W
- Stereo uitgang
- Tot 30.000 uur LED-levensduur
- Inclusief: AV kabel, HDMI kabel, stroomkabel, Afstandsbediening
- Aansluiting: Audio uitgang 3,5 mm, AV-ingang, HDMI, USB x 2

FR

- Écran LCD de 4"
- Résolution Full HD 1080p
- Connexion WLAN : 2.4 & 5 GHZ
- Support rotatif à 180°
- 300 ANSI Lumens
- Mise au point automatique
- Correction automatique de la distorsion trapézoïdale
- Netflix (certified), Prime video, You Tube...
- Distance de projection de 1 à 4 mètres
- Taille de projection jusqu'à 400 cm (+/-160inches)
- Enceinte de 5W
- Sortie stéréo
- Durée de vie des LED de jusqu'à 30.000 heures
- Inclus: Câble AV, Câble HDMI, Câble secteur, Télécommande
- Connexions: Prise casque de 3,5 mm, entrée AV, HDMI, USB x 2

ES

- Pantalla LCD de 4"
- Resolución Full HD 1080P
- Conexión WLAN: 2.4 & 5 GHZ
- Soporte giratorio de 180°
- 300 ANSI lúmenes
- Enfoque automático
- Corrección automática de distorsión trapezoidal
- Netflix (certified), Prime video, You Tube...
- Distancia de proyección de 1 a 4 metros
- Tamaño de la proyección de hasta 400 cm (+/-160inches)
- Salida del altavoz: 5 W
- Salida estéreo
- Hasta 30.000 horas de vida útil LED
- Incluye: Cable AV, Cable HDMI, cable de alimentación, Mando a distancia
- Conexiones: Toma de auriculares de 3.5mm, entrada AV, HDMI, USB x 2

DATA

- Power source : AC 100~240V 50/60Hz
- Power consuming max : 80W
- Dim. unit: 219 x 176 x 226mm (WxDxH)
- Dim. Gift box: 252 x 190 x 340mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 1,72kg / 3,1kg
- Master carton qty: 4pcs
- EAN-code: 8711902102670
- Custom code: 8528698090

Container quantity :
20'ft : 1230pcs
40'ft : 2690pcs
40'HQ : 3460pcs

Subject to changes without prior notice



V1 - 24-10-2025

www.lenco.com