

Sicherheits-Abgreifklemme

- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue

Best.-Nr. SAK 6716 Ni / 4 / ..(Farbe)


- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Klemmbereich Ø 8 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Safety crocodile clip

- insulated
- socket Ø 4 mm
- contact: crocodile jaws

Order No. SAK 6716 Ni / 4 / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- grips up to Ø 8 mm
- **colours** see table

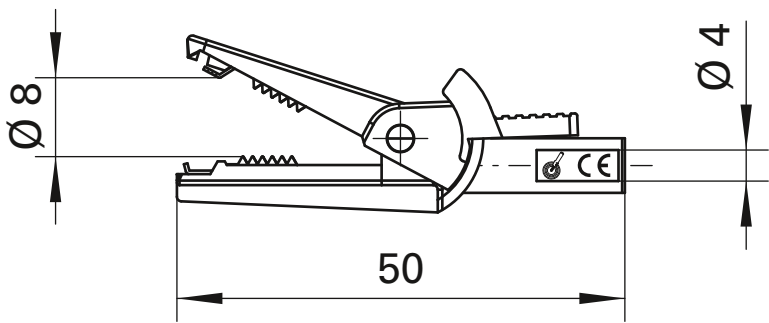

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	SAK 6716 Ni / 4 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, weiß
Technische Daten	
Anschluss	Sicherheitsbuchse
Durchgangswiderstand	15 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	600 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

General information	
Order No. ¹⁾	SAK 6716 Ni / 4 / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, white
Technical data	
terminal	safety socket
transition resistance	15 mΩ
rated voltage ²⁾	600 V CAT II
rated current ²⁾	10 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C

¹⁾ andere Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
www.schuetzinger.de

¹⁾ other colours on request
²⁾ at normal ambient temperatures