



Headset

Twin BT3



Bedienungsanleitung

Manual



2GO Twin-BT3

True Wireless Bluetooth Headset

Das Bluetooth-Headset kann mit kompatiblen Geräten benutzt werden, die die drahtlose Bluetooth-Technologie unterstützen. So haben Sie die Möglichkeit, jederzeit beliebig Anrufe zu tätigen und Musik-Streaming-Dienste zu nutzen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Headset benutzen. Informieren Sie sich auch in der Bedienungsanleitung über die Bluetooth-Funktion und beachten Sie wichtige Sicherheits- und Pflegehinweise. Halten Sie das Headset von Kindern fern.

Technische Daten

Headset:

Bluetooth-Version	V4.1
Unterstützte Bluetooth-Profile	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Audio Decoding Protocol	SBC
Sendeleistung	Klasse 2
Betriebsradius	bis zu 10 Meter
Frequenzreichweite	2,4 – 2,48 GHz
Akku eingebaut, wiederaufladbar	2 x 5V/45 mAh Lithium-Polymer
Ladespannung	DC 5 V
Ladezeit	ca. 1 Stunde
Musikwiedergabezeit*	bis zu 2,5 Stunden
Sprechzeit*	bis zu 2,5 Stunden
Standby-Zeit*	bis zu 80 Stunden
Abmessungen (mm)	23,5(L) x 17,1(B) x 29,5(H)
Gewicht	ca. 4,6g (x2)




Ladebox:

Akku eingebaut, wiederaufladbar	300mAh Lithium-Polymer
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Ladebox lädt Headset	2-3 Mal
Abmessungen (mm)	69(L) x 30(B) x 29,5(H)
Gesamtgewicht	38g

*Die oben angeführten Zeitangaben können je nach Betriebsmodus und Geräteeinstellungen variieren.

Geräteansicht

- 1 MFB-Taste (Multifunktionstaste)
- 2 Status-LED & Mikrofon
- 3 Lautsprecher
- 4 Ladekontakte
- 5 ON/OFF Ladebox
- 6 Ladestatus-Anzeige
- 7 Micro-USB Ladebuchse

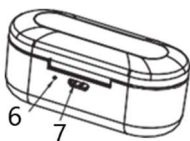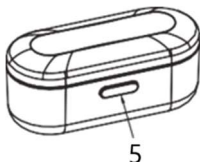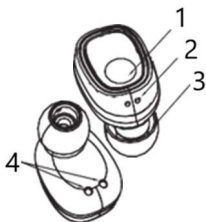

Status des Headsets

1 Kopplungsmodus

Die Status-LED des rechten Ohrhörers blinkt abwechselnd rot und blau, wenn sich das Headset im Kopplungsmodus befindet.

2 Standby-Modus nach erfolgreichem Pairing

Die Status-LED des rechten Ohrhörers blinkt alle fünf Sekunden blau, wenn das Headset verbunden ist und nicht bedient wird.

3 Anrufmodus

Die Status-LED des rechten Ohrhörers blinkt einmal alle fünf Sekunden rot, wenn telefoniert wird.

4 Auflademodus Headset

Die Ladestatus-Anzeige des rechten Ohrhörers leuchtet rot, während das Headset aufgeladen wird. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt die Status-LED.

5 Auflademodus Ladebox

Die Ladestatus-Anzeige der Ladebox leuchtet rot, während das Headset aufgeladen wird. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt die Status-LED.

6 Einschalten

Nach dem Einschalten blinkt die Status-LED 3 mal blau.

7 Ausschalten

Nach dem Ausschalten durch Ablage in der Ladebox blinkt die Status-LED 3 mal rot. Nach dem Ausschalten über die MFB-Taste blinkt die Status-LED 4 mal rot.

Aufladen des Headsets

Platzieren Sie das Headset in der Ladebox und schließen Sie diese.

Die Ladestatus-Anzeige der Ladebox leuchtet rot, während das Headset aufgeladen wird. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt die Status-LED.




Laden Sie den Akku des Headsets bitte vollständig auf, bevor Sie das Headset zum ersten Mal benutzen. Das Headset ist in ca. zwei Stunden vollständig aufgeladen.

Bitte laden Sie das Headset rechtzeitig wie oben beschrieben auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. (Wenn das Headset lange Zeit nicht benutzt wurde oder der Akku vollkommen leer war, dauert es einige Minuten, bis die Leuchtanzeige funktioniert.)

Aufladen der Ladebox

Verbinden Sie das beiliegende Micro-USB Kabel mit der Ladebuchse der Ladebox sowie einem USB-Ladegerät oder einem PC.

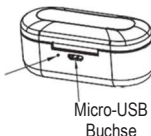

- Hinweis 1: Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät für das Headset geeignet ist.
- Hinweis 2: Benutzen Sie zum Aufladen des Headsets nur das mitgelieferte Ladekabel. Durch die Benutzung eines anderen Ladegeräts verletzen Sie gegebenenfalls die Garantiebestimmungen und Pflegehinweise für dieses Gerät und verursachen Gefahren.
- Hinweis 3: Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku gewaltsam zu öffnen. Sie könnten dabei das Headset beschädigen.
- Hinweis 4: Das vollständig aufgeladene Headset verliert auch dann Akkuladung, wenn es nicht benutzt wird. Laden Sie das Headset möglichst alle drei Monate auf.
- Hinweis 5: Benutzen Sie das Headset nicht in zu kalten oder zu heißen Umgebungen, da sich die Temperatur trotz voller Ladung negativ auf den Betrieb des Headsets auswirken kann. (Die optimale Betriebstemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.)
- Hinweis 6: Werfen Sie das Headset zum Entsorgen nicht in offene Flammen oder Wasser.

Einschalten des Headsets

- **Methode 1:** Um das ausgeschaltete Headset (Modus OFF) einzuschalten (Modus ON), halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Meldung „Power on“ (wird eingeschaltet) ertönt.
- **Methode 2:** Das Headset schaltet sich automatisch ein, wenn es aus der Ladebox genommen wird.

Ausschalten des Headsets

- **Methode 1:** Um das eingeschaltete Headset (Modus ON, außer im Anrufmodus) auszuschalten (Modus OFF), halten Sie die MFB-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Meldung „Power off“ (wird ausgeschaltet) ertönt.
- **Methode 2:** Legen Sie das Headset in die Ladebox – Es schaltet automatisch ab.

Hinweis: Wird das Headset nicht innerhalb von sieben Minuten mit einem beliebigen Gerät verbunden (inklusive einer Minute Suchzeit), schaltet es sich automatisch aus.

Koppeln des Headsets mit einem Bluetooth-Telefon

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset ausgeschaltet ist und der Abstand zwischen Headset und Telefon maximal einen Meter beträgt. Aktivieren Sie dann die Bluetooth-Funktion am Telefon.

Methode 1

- Entnehmen Sie die zwei Ohrhörer aus der Ladebox, um sie einzuschalten.
- Warten Sie für ca. 10 Sekunden – Die Ohrhörer koppeln sich nun automatisch miteinander.
- Anschließend wechselt das Headset automatisch in den Koppelmodus so dass die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät hergestellt werden kann.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgerätes und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Wählen Sie „2GO BT3“ aus um die Verbindung herzustellen.

Methode 2:

- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Headset die MFB-Taste für 3 Sekunden.
- Warten Sie für ca. 10 Sekunden – Die Ohrhörer koppeln sich nun automatisch miteinander.
- Anschließend wechselt das Headset automatisch in den Koppelmodus so dass die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät hergestellt werden kann.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgerätes und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Wählen Sie „2GO BT3“ aus um die Verbindung herzustellen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen Headset und Telefon keine Hindernisse befinden. Innerhalb des Betriebsradius können Sie mit dem Headset Anrufe entgegennehmen und andere Funktionen nutzen.
- Wurde die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Telefon unterbrochen, wird sie automatisch wiederhergestellt, sobald Sie das Headset innerhalb des Betriebsradius wieder einschalten.

Annehmen eines Anrufs

Geht ein Anruf ein, hören Sie einen Klingelton. Sie haben zwei Optionen, um einen eingehenden Anruf anzunehmen:

Methode 1: Drücken Sie einmal die MFB-Taste.

Methode 2: Nehmen Sie den Anruf über Ihr Telefon an.

Beenden eines Anrufs

Sie haben zwei Optionen, um einen Anruf zu beenden:

- Methode 1: Drücken Sie die MFB-Taste einmal. Es ertönt die Meldung „Hang up“ (aufgelegt).
- Methode 2: Beenden Sie den Anruf über Ihr Telefon.

Ablehnen eines Anrufs

Halten Sie die MFB-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzulehnen. Es ertönt die Meldung „Call rejected“ (Anruf abgelehnt).

Lautstärkeregelung

Drücken Sie im Anruf- oder Musikwiedergabemodus lange auf die Tasten „V+“ bzw. „V-“, um die Lautstärke beliebig anzupassen. Wenn Sie die maximale Lautstärke einstellen, ertönt die Meldung „Volume Maximum“ (maximale Lautstärke). Reduzieren Sie die Lautstärke auf das Minimum, ertönt ein akustisches Signal („di di“). (Beim Regulieren der Lautstärke während eines Telefonats ertönt keine akustische Meldung.)

Wahlwiederholung

Drücken Sie im STANDBY- oder MUSIC-MODUS zweimal die MFB-Taste, um die zuletzt am Telefon gewählte Nummer automatisch noch einmal zu wählen. Es ertönt dann die Meldung „Re-Dial“ (Rückruf).

Musikwiedergabe/Pause

Drücken Sie im STANDBY-MODUS einmal kurz auf die MFB-Taste um die Musikwiedergabe zu starten.

Drücken Sie im Musikwiedergabemodus einmal kurz auf die MFB-Taste, um die Musikwiedergabe zu pausieren.

Zurücksetzen des Headsets

Drücken Sie im Modus OFF die MFB-Taste für ca. 10 Sekunden. Das Headset wechselt nach 2 Sekunden in den Modus ON. Nach weiteren 3 Sekunden schaltet das Headset wieder ab und die Status-LED blinkt 4 Mal rot. Nach weiteren 5 Sekunden werden bestehende Kopplungen gelöscht, Sie hören 3 Töne und die Status-LED blinkt 2 Mal rot/blau.

Pflegehinweise

- Verwenden Sie zum Reinigen des Headsets keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Halten Sie spitze Gegenstände vom Headset fern, damit es nicht verkratzt oder beschädigt wird.
- Setzen Sie das Headset weder hohen Temperaturen noch Feuchtigkeit oder Staub aus.

CE Zertifizierung und Sicherheitszulassung

Hiermit erklären wir, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

www.2go-mobile.net
ACV Electronic GmbH
Georgsfeld 24
52222 Stolberg
Germany

2GO Twin-BT3

True Wireless Bluetooth Headset

This Bluetooth-Headset should be used only with compatible devices which support Bluetooth wireless technology. This allows you to make two separate calls at the same time and also enjoy music streaming at any time freely. Please read this user manual carefully before using the headset. Also please read the manual which belongs to your device regarding the Bluetooth-function and pay attention to those important safety and maintenance information.

Please keep this headset away from children.

Technical details

Headset:

Bluetooth-Version	V4.1
supported Bluetooth-profiles	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Audio Decoding Protocol	SBC
Transmission Power	Class 2
Operation range	up to 10 Meters
Frequency	2,4 – 2,48 GHz
Battery, rechargeable	2 x 5V/45 mAh Lithium-Polymer
Charging current	DC 5 V
Charging time	about 1 hour
Music playing time*	up to 2,5 hours
Talk time*	up to 2,5 hours
Standby-time*	up to 80 hours
Measures (mm)	23,5(L) x 17,1(W) x 29,5(H)
Weight	about 4,6g (x2)


Charging-box:

Battery, rechargeable	300mAh Lithium-Polymer
Charging time	about 2 hours
Charging-box charges Headset	2-3 times
Measures (mm)	69(L) x 30(W) x 29,5(H)
Total weight	38g

*The time mentioned above may vary due to users operation mode and device settings.

Device sketch

- 1 MFB (Multifunctionbutton)
- 2 Status-LED & Microfone
- 3 Speaker
- 4 Charging contact point
- 5 ON/OFF for charging-box
- 6 Charging indicator
- 7 Micro-USB charging port

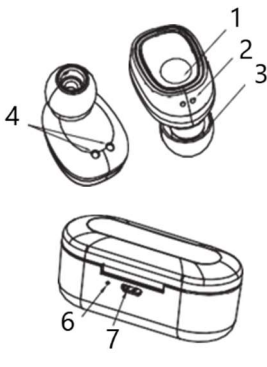

Specifications

1 Pairing mode

The Status-LED of the right earbud blinks red and blue alternately, when the headset is in pairing mode.

2 Standby-Mode after successful pairing

The Status-LED of the right earbud blinks blue every 5 seconds if the headset is paired and not in use.

3 Call mode

The Status-LED of the right earbud blinks red every 5 seconds when making a call.

4 Charging mode Headset

The charging indicator of the right earbud will glow red when the device is being charged. When charging is complete it will turn off automatically.

5 Charging mode charging-box

The charging indicator will glow red when the Charging-box is being charged. When charging is complete it will turn off automatically.

6 Power ON

The Status-LED blinks blue 3 times after the headset is turned on.

7 Power OFF

After turning off the headset by putting it in the charging-box the Status-LED blinks red 3 times. After turning off the headset by the MFB it will blink red 4 times.

Charging the Headsets

Place the headset in the charging-box and close it tightly.


The charging indicator of the charging-box will glow red during charging. It will turn off after the headset is fully charged.



Upon first use please fully charge the headset. This will take about 2 hours. Please charge the headset in time to extend the battery life. (If the headset has not been used for a longer period or the battery is completely discharged it will take some minutes until the charging indicator will work)

Charging the Charging-box

Connect the included Micro-USB cable with the charging port of the box and with an USB-Charger or PC.

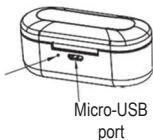

Note 1: Check the charging device is suit to the headset.

Note 2: Use only the supplied charger to charge the headset.

Note 3: Do not attempt to open the built-in battery forcibly as this could damage the headset.

Note 4: If left unused, a fully charged headset will lose its power automatically. It is recommended to charge the headset each three months.

Note 5: Do not leave the headset in a too hot or too cold surrounding. Obey the validation for this product or the maintenance condition (best between -20°C and 60°C) which may affect the headset's operations although it is fully charged.

Note 6: Do not dispose the headset to fire or water.

Turning ON the Headset

- **Method 1:** In OFF MODE, press and hold MFB for 3 seconds to turn on.
- **Method 2:** Pick up the headsets from the charging base to turn on automatically.

Turning OFF the Headset

- **Method 1:** In ON MODE, press and hold MFB for 5 seconds to turn off.
- **Method 2:** Put them back and close the charging base to turn off automatically.

Pairing the headset with a phone

- Make sure the headset is in OFF-mode and the distance between the phone and the headset is no more than one meter. Activate the Bluetooth-function on your phone then.

Method 1

- Pick up the two headsets from the charging base to power on and waiting for 10 seconds, the two headsets will enter auto-pairing mode.
- The two headsets connect with each other after few seconds, the headset (R) alternately flashing red and blue, and then open the phone's bluetooth device to search.
- Choose „2GO BT3“ to connect your devices with each other.

Method 2:

- In OFF-mode, press MFB key for 3 seconds to power on and waiting for 10 seconds , the two headsets will enter auto-pairing mode. The two headsets connect with each other after few seconds, the headset (R) alternately flashing red and blue, and then open the phone's bluetooth device to search
- Choose „2GO BT3“ to connect your devices with each other.

Note : If the connection between the phone and the headset will be lost, it will reconnect automatically when both are in operation range again.

Answering a call

In standby-mode, you can answer the call by shortly pressing MFB of the headset(R) or answering the call on your phone directly.

Ending a call

In call-mode, you can end the call by shortly press MFB of the headset(R) or ending the call on your phone directly.

Rejecting a call

Press and hold MFB of headset(R) for 2 seconds to reject the call, the speaker prompts "beep" twice and "call reject".

Re-Dial

In standby-mode or music playing-mode, shortly press MFB twice to redial the last phone number. The speaker prompts "beep" twice and "redial".

Music Play/Pause

In standby-mode, shortly press MFB to play music.

On music playing-mode, shortly press MFB to PLAY music, press MFB again to PAUSE music.

Resetting the Headset

On OFF MODE, press MFB button for 10 seconds :

OFF MODE → ON MODE (2 seconds) → Turn off with indicator flashing red for 4 times (5 seconds) → Delete pairing Record (10 seconds) , until hearing the Beep voice for 3 times, and the red/blue light flashes twice at the same time.

Maintenance

- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the headset.
- Do not allow the headset to touch with any sharp objects as this will cause scratching and damage
- Please keep the headset away from high-temperature, humidity and dust.

CE certification and safety approval

We hereby declare that the device complies with the fundamental requirements set out in the European Directive 2014/53/EU. For the full EU declaration of conformity, please visit www.2go-mobile.net or contact ACV Electronic GmbH, Georgsfeld 24, 52222 Stolberg, Germany.

