


CEILING FAN







CIERZO






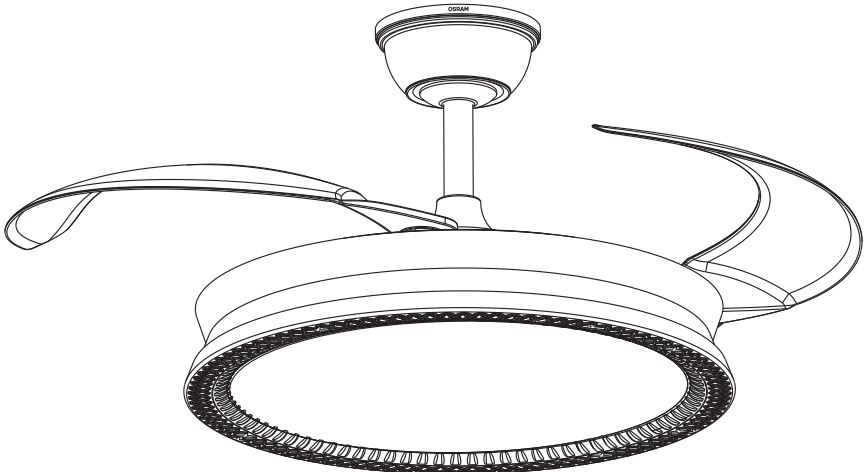


		TOTAL (light + fan)						
		EAN	W _{max.}	V~	mA _{max.}	Hz	ΔT _{amb} (°C)	IP
CEILING FAN CIERZO 1220 60W CCTRGB		4058075857872	60	220-240	305	50/60	-20...+40	20


		Light							
		EAN	W _{max.}	lm light source	lm output	K	DF	▽ (°)	
CEILING FAN CIERZO 1220 60W CCTRGB		4058075857872	35	4000	2250	3000-6500	>0.8	116	25000

		Fan						
	EAN	W _{max.}	Speed levels	Noise dB	Suitable for room m ²	Flow rate (m ³ /h) max.	Service value (m ³ /min/W)	Standby power consumption (W)
CEILING FAN CIERZO 1220 60W CCTRGB	4058075857872	25	1-6	20-55	>20	4268	2.37	0.5

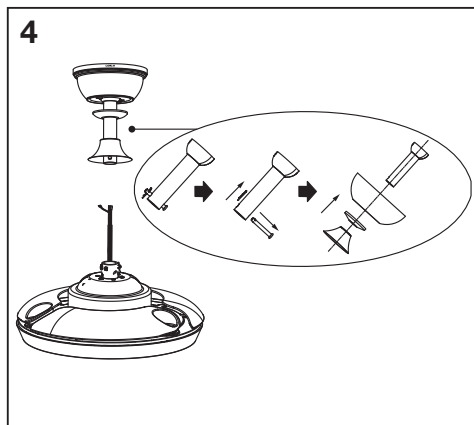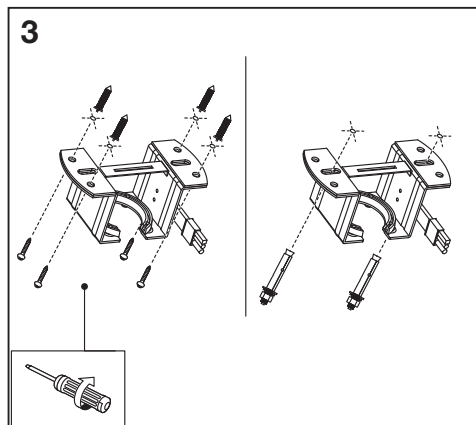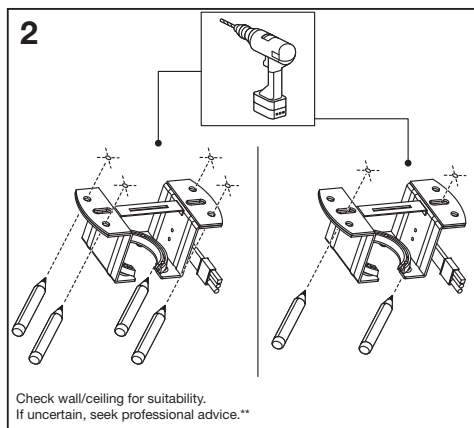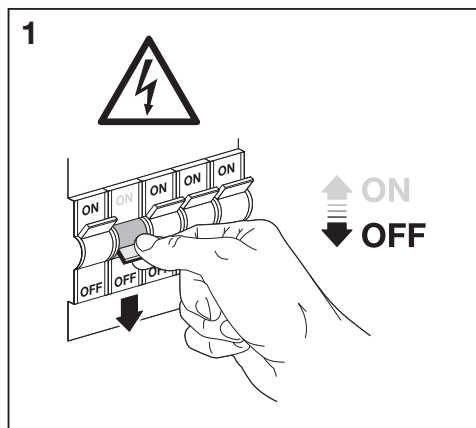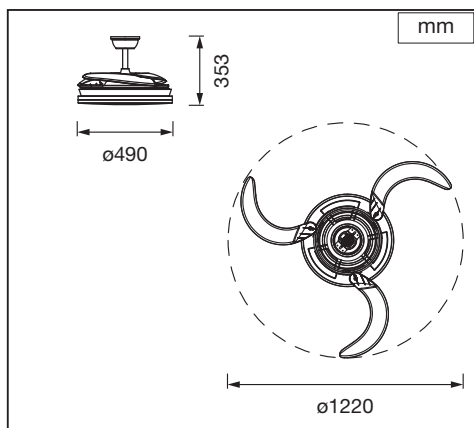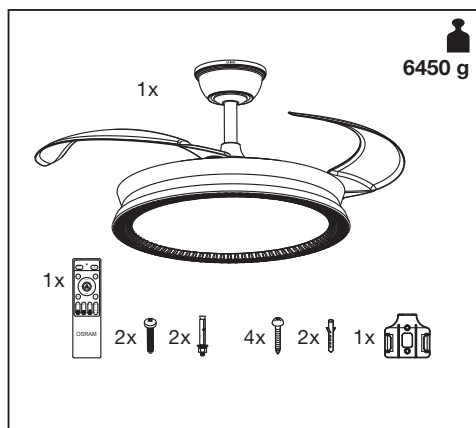


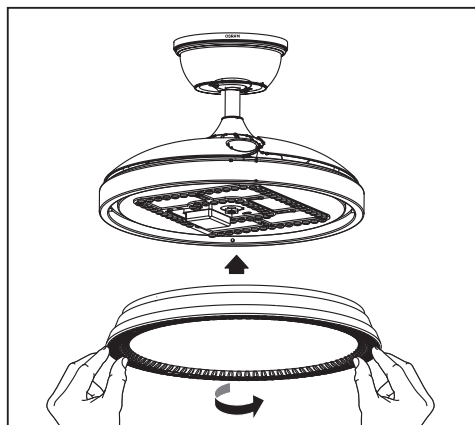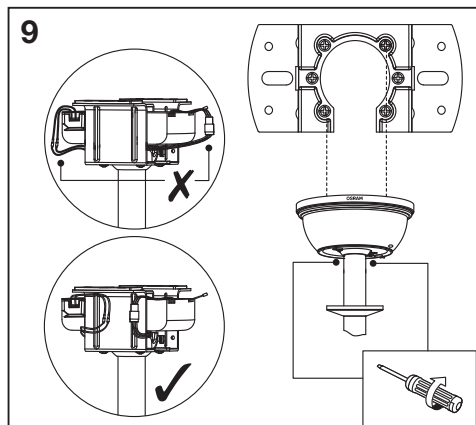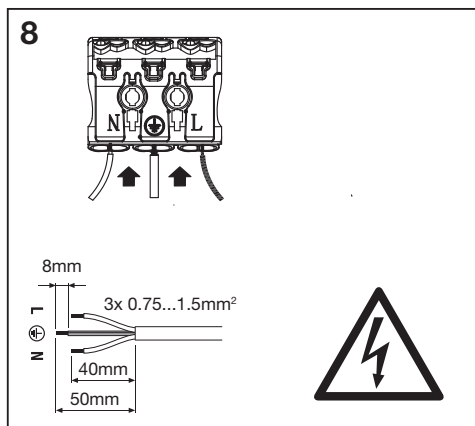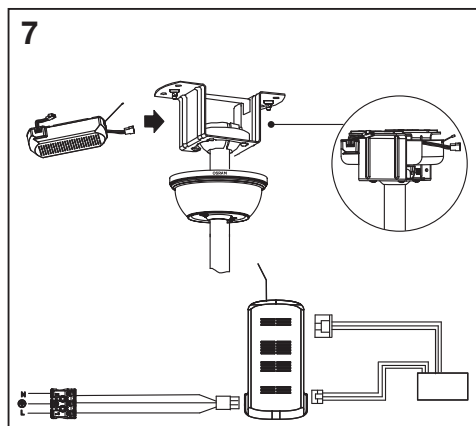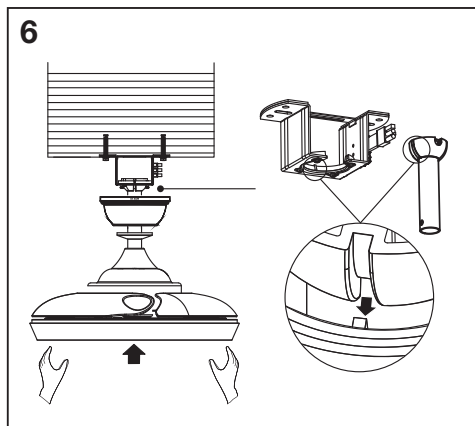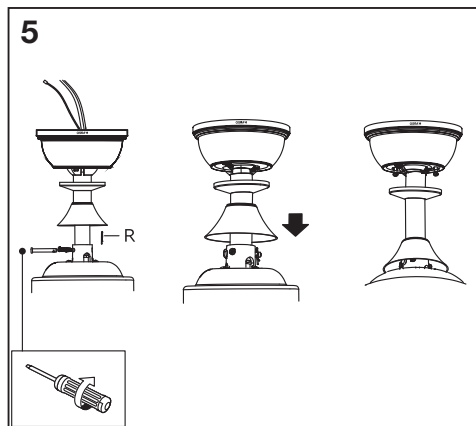


11

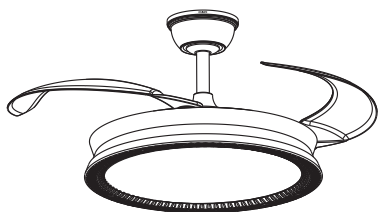


12

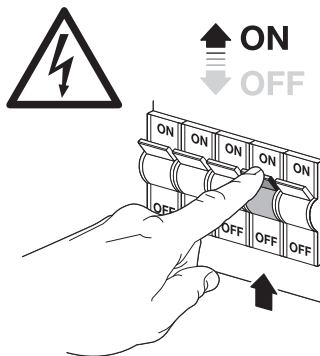


13

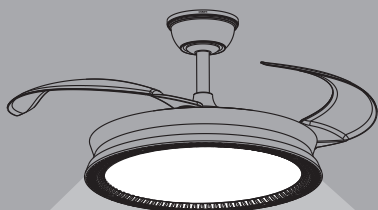


REFERENCE CONTROL SETTING: 3000 K***

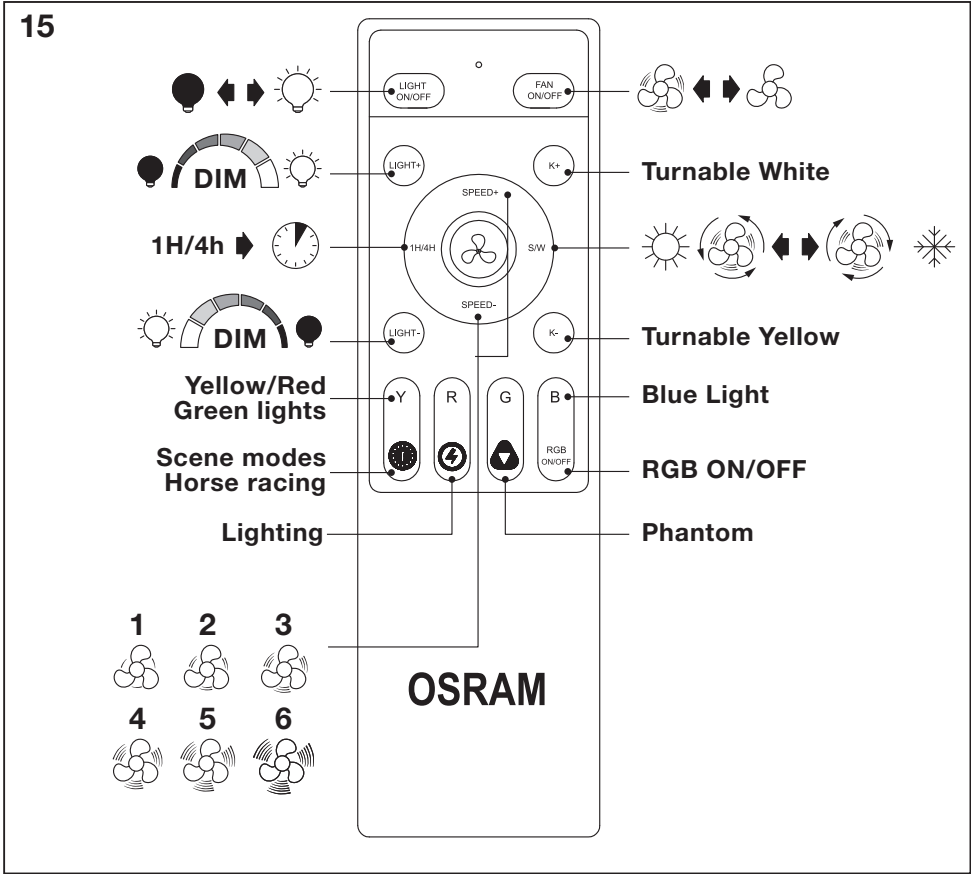


1 CLEANING

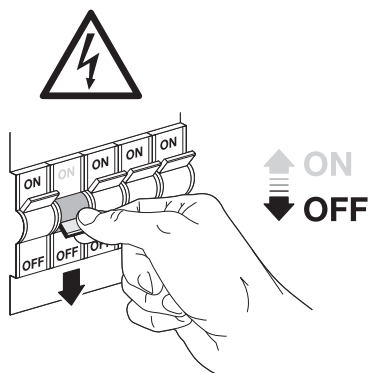


2 CLEANING

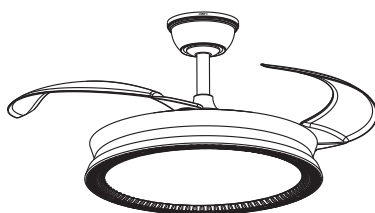


3 CLEANING

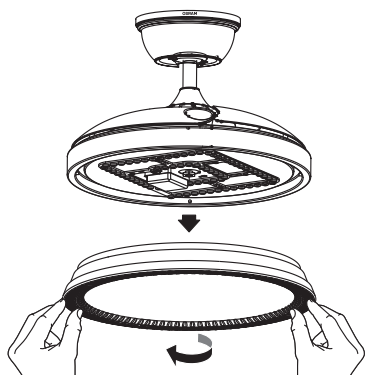


4 CLEANING

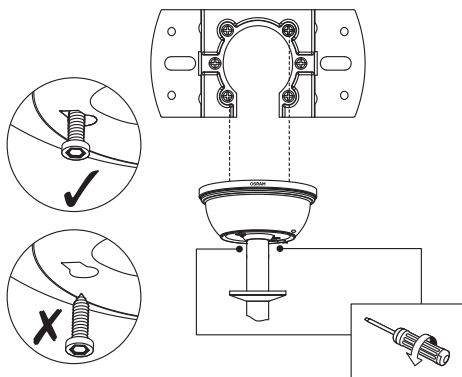


5 CLEANING

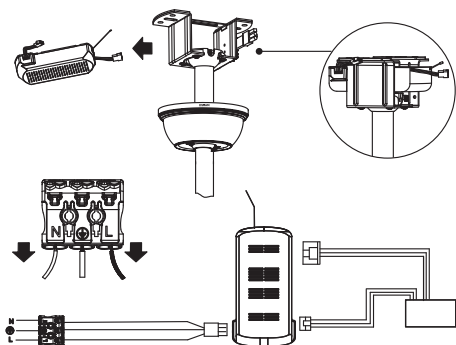


6 CLEANING

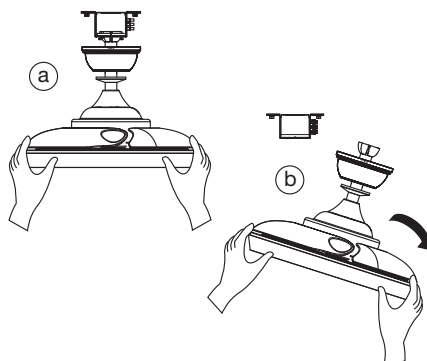


7 CLEANING

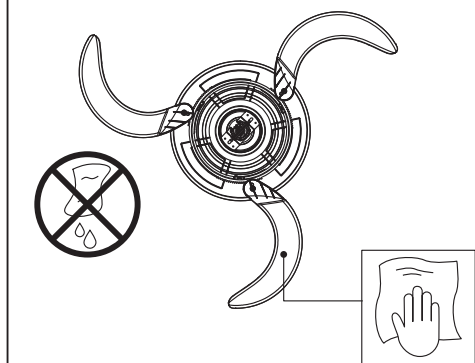


8 CLEANING

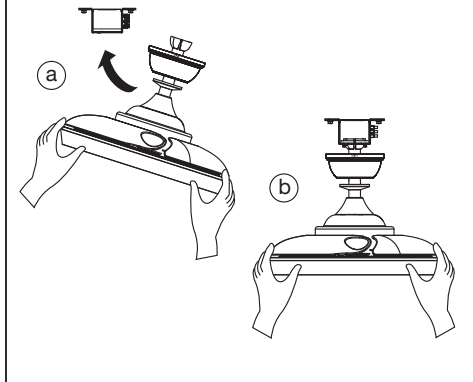


9 CLEANING

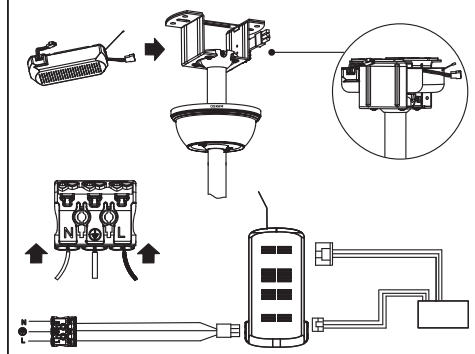

10 CLEANING

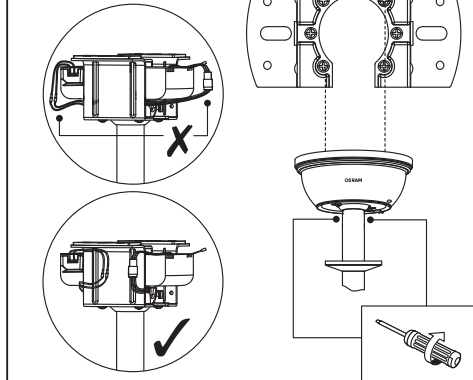


11 CLEANING

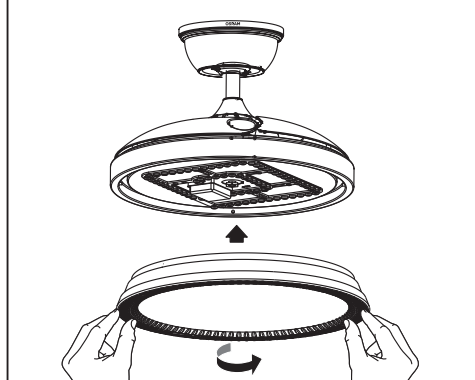

12 CLEANING



13 CLEANING

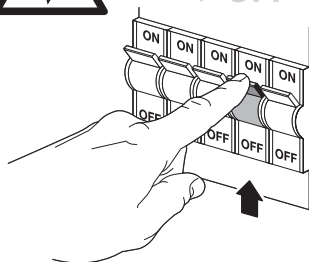

WARNING



- Do not place any objects in the path of the blades
- If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons
- For attachment to the ceiling using hooks or other devices shall be fixed with a sufficient strength to withstand 4 times the weight of the ceiling fan



- Remove the battery cover to put in or take out the battery:
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- if the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;

MAINTAINANCE

1. To ensure the safe and efficient use of this product, clean and inspect it regularly (every 6 months). Failure to do so may result in fire, electric shock, or the decorative ceiling fan falling due to prolonged use.
2. When cleaning the decorative ceiling fan, use a soft cloth dampened with a neutral detergent (wring it thoroughly) to wipe the surface, then dry it with a clean cloth.
3. Avoid touching the fan with sharp objects.
4. Regularly maintain the remote control's transmitter to prevent dust or debris from affecting its performance.
5. Do not use detergents other than neutral detergent or organic solvents to clean the fan. Doing so may cause discoloration, deterioration, reduced strength, or damage.

					
	EAN	n			ENERGY * X =
CEILING FAN CIERZO 1220 60W CCTRGB	4058075857872	1	AC95344		E

* Ⓢ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓢ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓢ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓢ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓢ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓢ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓢ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓢ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓢ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. Ⓢ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Ⓢ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Ⓢ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). Ⓢ Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ⓢ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓢ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓢ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <X>. Ⓢ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Ⓢ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Ⓢ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓢ Toode sisalab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓢ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓢ Šis s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Ⓢ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓢ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** Ⓢ Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. Ⓢ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. Ⓢ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. Ⓢ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. Ⓢ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. Ⓢ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Ⓢ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. Ⓢ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. Ⓢ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. Ⓢ Sjekk om veggens/taket egner seg. Oppsøk professionell rådgivning dersom du er usikker. Ⓢ Kontrollér væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. Ⓢ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. Ⓢ Проверьте стены/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. Ⓢ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertű tanácsot. Ⓢ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. Ⓢ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. Ⓢ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. Ⓢ Duvann/tavanın uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. Ⓢ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. Ⓢ Verificati dacă peretele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. Ⓢ Проверте пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. Ⓢ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. Ⓢ Patikrinkite sienos/tavak kinnamuga. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą. Ⓢ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidrību gadījumā meklējiet profesionālu padomu. Ⓢ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. Ⓢ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. Ⓢ Қабырғаның/тебенің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгіріңіз.

*** Ⓢ Referenzkontrolleneinstellung Ⓢ Réglage de la commande de référence Ⓢ Impostazione controllo di riferimento Ⓢ Configuración de control de referencia Ⓢ Configuração de controlo de referência Ⓢ Ρύθμιση χειρισμού αναφοράς Ⓢ Referentiebesturingsinstelling Ⓢ Inställning för referenskontroll Ⓢ Vertailuasetus Ⓢ Referansekontrollinstilling Ⓢ Referençekontrollindstilling Ⓢ Nastavení referenčního ovládání Ⓢ Настройка эталонного контроля Ⓢ Referencia vezérlés beállítása Ⓢ Ustawienie kontroli wartości odniesienia Ⓢ Nastavenie referenčného ovládania Ⓢ Nastavitev referenčnega nadzora Ⓢ Referans kontrol ayarı Ⓢ Referentna kontrolna postavka Ⓢ Setare control de referință Ⓢ Настройка на референция контрол Ⓢ Võrdluskontrolli seadistus Ⓢ Etaloninio valdymo nustatymas Ⓢ Atsauces vadības iestatījums Ⓢ Postavka kontrole reference Ⓢ Налаштування еталонного контролю Ⓢ Анықтамалық Басқару Параметрлері

*** ⚠️ WARNUNG

- Legen Sie keine Gegenstände in den Kanal der Rotorblätter
- Wenn Sie ungewöhnliche Schwingbewegungen beobachten, verwenden Sie den Deckenventilator ab sofort nicht mehr und wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst oder entsprechend qualifizierte Personen.
- Zur Befestigung an der Decke müssen Haken oder andere Vorrichtungen mit einer ausreichenden Haltekraft befestigt werden, die dem 4-fachen Gewicht des Deckenventilators standhalten
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterie ein oder entnehmen Sie sie:
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden;
- wenn das Gerät für einen langen Zeitraum ungenutzt gelagert werden soll, sind die Batterien zu entfernen;

WARTUNG

1. Reinigen und überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um dessen sichere und effiziente Verwendung zu gewährleisten (alle 6 Monate). Andernfalls kann es zu einem Brand, einem Stromschlag oder zum Herunterfallen des dekorativen Deckenventilators aufgrund längerer Verwendung kommen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des dekorativen Deckenventilators ein weiches, mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch (gründlich auswaschen), um die Oberfläche abzuwischen, und trocknen Sie sie dann mit einem sauberen Tuch ab.
3. Berühren Sie den Ventilator keinesfalls mit scharfen Gegenständen.
4. Pflegen Sie den Sender der Fernbedienung regelmäßig, um zu verhindern, dass Staub oder Schmutz die Leistung beeinträchtigt.
5. Verwenden Sie zur Reinigung des Ventilators keine anderen Reinigungsmittel als neutrale Reinigungsmittel oder organische Lösungsmittel. Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verschleiß, verminderter Festigkeit oder Beschädigungen kommen.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne placez aucun objet dans la trajectoire des pales
- Si un mouvement d'oscillation inhabituel est observé, cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contacter le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées
- Pour la fixation au plafond à l'aide de crochets ou d'autres dispositifs, veillez à ce qu'ils offrent une résistance suffisante pour supporter 4 fois le poids du ventilateur de plafond
- Retirer le couvercle du compartiment à piles pour mettre en place ou retirer les piles :
- les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
- si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées ;

ENTRETIEN

1. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, le nettoyer et l'inspecter régulièrement (tous les 6 mois). Le non-respect de cette consigne peut entraîner le déclenchement d'un incendie, un choc électrique ou la chute du ventilateur décoratif de plafond en raison d'une utilisation prolongée.
2. Lors du nettoyage du ventilateur décoratif de plafond, utiliser un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre (l'essorer soigneusement) pour essuyer la surface, puis le sécher avec un chiffon propre.
3. Éviter de toucher le ventilateur avec des objets pointus.
4. Entretenir régulièrement l'émetteur de la télécommande pour éviter que la poussière ou les débris n'affectent ses performances.
5. Ne pas utiliser de détergents autres que des détergents neutres ou des solvants organiques pour nettoyer le ventilateur. Cela pourrait entraîner une décoloration, une détérioration, une résistance réduite ou des dégâts.

⚠️ ATTENZIONE

- Non posizionare oggetti sulla traiettoria delle pale
- Se si osserva un movimento oscillatorio insolito, smettere immediatamente di usare il ventilatore da soffitto e contattare il produttore, il suo agente di assistenza o persone adeguateamente qualificate
- Per il fissaggio al soffitto mediante ganci o altri dispositivi, sarà necessario fissare con una resistenza sufficiente a sopportare 4 volte il peso del ventilatore a soffitto
- Rimuovere il coperchio della batteria per inserire o estrarre la batteria:
- le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- se l'apparecchio deve essere immagazzinato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie dovrebbero essere rimosse;

MANUTENZIONE

1. Per garantire un uso sicuro ed efficiente di questo prodotto, pulirlo e ispezionarlo regolarmente (ogni 6 mesi). In caso contrario, si rischiano incendi, scosse elettriche o la caduta del ventilatore decorativo da soffitto causata dall'uso prolungato.
2. Per la pulizia del ventilatore decorativo da soffitto, utilizzare un panno morbido umidificato con un detergente neutro (strizzarlo accuratamente) per pulire

la superficie, quindi asciugare con un panno pulito.

3. Evitare di toccare il ventilatore con oggetti appuntiti.
4. Effettuare regolarmente la manutenzione del trasmettitore del telecomando per evitare che polvere o detriti ne compromettano le prestazioni.
5. Non utilizzare detersivi diversi da detersivi neutri o solventi organici per pulire il ventilatore. In caso contrario si rischiano scolorimento, deterioramento, riduzione della resistenza o danni.

⚠️ ADVERTENCIAS

- No coloque ningún objeto en la trayectoria de las aspas
- Si observa un movimiento oscilatorio inusual, deje de usar inmediatamente el ventilador de techo y póngase en contacto con el fabricante, un agente de servicio o una persona cualificada.
- Para fijar el ventilador de techo mediante ganchos u otros dispositivos, estos deben estar instalados con la resistencia suficiente para soportar cuatro veces el peso del ventilador.
- Retire la tapa de las pilas para ponerlas o quitarlas.
- No mezcle tipos de pilas diferentes, ni pilas nuevas y usadas.
- Si no va a usar el aparato en un tiempo, extraiga las pilas.

MANUTENIMENTO

1. Para garantizar el uso seguro y eficiente de este producto, límpielo e inspecciónelo periódicamente (cada 6 meses). De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o la caída del ventilador de techo decorativo debido a un uso prolongado.
2. Cuando limpie el ventilador de techo decorativo, utilice un paño suave humedecido con un detergente neutro (bien escurido) para limpiar la superficie y, a continuación, séquelo con un paño limpio.
3. Evite tocar el ventilador con objetos afilados.
4. Realice un mantenimiento periódico del transmisor del mando a distancia para evitar que el polvo o los residuos afecten a su funcionamiento.
5. No utilice detergentes que no sean neutros ni disolventes orgánicos para limpiar el ventilador. Hacerlo puede causar decoloración, deterioro, reducción de la resistencia o daños.

⚠️ AVISO

- Não coloque objetos no trajeto das pás
- No caso de movimentos oscilantes não habituais, interrompa imediatamente a utilização da tecto e contacte o fabricante, o seu fornecedor de serviços ou pessoas devidamente qualificadas
- Para fixação ao tecto, os ganchos ou outros dispositivos devem ser fixados com uma resistência suficiente para suportar 4 vezes o peso da ventoinha de teto
- Remova a tampa das pilhas para colocar ou retirar as pilhas:
- não se devem misturar tipos de pilhas diferentes ou pilhas novas e usadas;
- se o aparelho for guardado e não utilizado durante um longo período de tempo, as pilhas devem ser removidas;

MANUTENÇÃO

1. Para garantir o uso seguro e eficiente deste produto, limpe-o e inspecione-o regularmente (a cada 6 meses). Não o fazer pode resultar em incêndio, choque elétrico ou queda da ventoinha decorativa de teto devido ao uso prolongado.
2. Ao limpar a ventoinha de teto decorativa, use um pano macio humedecido com um detergente neutro (bem torcido) para limpar a superfície e, em seguida, seque-a com um pano limpo.
3. Evite tocar na ventoinha com objetos pontiagudos.
4. Faça a manutenção regular do transmissor do controlo remoto para evitar que pó ou detritos afetem o seu desempenho.
5. Não use detergentes que não sejam neutros ou solventes orgânicos para limpar a ventoinha. Se o fizer, isso poderá causar descoloração, deterioração, resistência reduzida ou danos.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε οποιονδήποτε αντικείμενο στην διαδρομή των πτερυγών
- Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη κίνηση παλάντωσης, αμέσως σταματήστε τη χρήση του ανεμιστήρα οροφής και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, έναν εκπρόσωπό του για σέρβις ή με τεχνικό με κατάλληλη εξειδίκευση
- Για τη στερέωση στην οροφή πρέπει να χρησιμοποιούνται άγκυρα ή άλλες διατάξεις με επαρκή αντοχή, ώστε να αντέχουν 4 φορές το βάρος του ανεμιστήρα οροφής
- Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών για να τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τις μπαταρίες:
- οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα της σκευής και να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο
- αν η σκευή πρόκειται να φυλαχτεί και να μη χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση αυτού του προϊόντος, να το καθαρίζετε και να το επιθεωρείτε τακτικά (κάθε 6 μήνες). Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή πτώση του διακοσμητικού ανεμιστήρα οροφής λόγω παρατεταμένης χρήσης.

2. Κατά τον καθαρισμό το δικαιοσύνην ανεστήθητε ορθούς, χρησιμοποιήσατε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό (σύψτε το καλά) για να σκουπίσετε την επιφάνεια και, στη συνέχεια, στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί.
3. Αποφεύγετε να αγγίζετε τον ανεστήρη με αιχμηρά αντικείμενα.
4. Συντηρείτε τακτικά τον πομπό του τηλεχειριστηρίου, για να αποφευχθεί η επίδραση της απόδοσής του από σκόνη ή υπολείμματα.
5. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά εκτός από ουδέτερο απορρυπαντικό ή οργανικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τον ανεστήρη. Κάτι τέτοιο ενδεχεται να προκαλέσει αποκαυτωσιακό, φθορά, μείωση αντοχή ή ζημιά.

Ⓝ WAARSCHUWING

- Plaats geen voorwerpen in de bewegingsruimte van de bladen
- Als er sprake is van een abnormaal trillen, schakel de plafondventilator dan uit en neem contact op met de fabrikant, diens onderhoudsdienst of met personen die over de juiste kwalificatie beschikken
- Indien de plafondventilator niet goed werkt, moet de plafond wift bevestiging met behulp van haken of andere hulpmiddelen, moeten deze stevig genoeg worden bevestigd om vier keer het gewicht van de plafondventilator te weerstaan
- verwijder het deksel van het batterijcompartiment om de batterij te plaatsen of uit te nemen:
- batterijen moeten met de correcte polariteit worden geplaatst;
- verwijder de batterijen als u het apparaat opbergt en voor een lange tijd niet wilt gebruiken;

UNDERHOLD

1. Om een veilig en efficiënt gebruik van dit product te garanderen, moet u het regelmatig reinigen en inspecteren (elke 6 maanden). Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of het vallen van de decoratieve plafondventilator door langdurig gebruik.
2. Gebruik bij het reinigen van de decoratieve plafondventilator een zachte doek die is bevochtigd met een neutraal reinigingsmiddel (wring het grondig uit) om het oppervlak af te vegen en droog het vervolgens af met een schone doek.
3. Vermijd het aanraken van de ventilator met scherpe voorwerpen.
4. Onderhoud de zender van de afstandsbediening regelmatig om te voorkomen dat stof of vuil de werking ervan beïnvloedt.
5. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen dan neutraal reinigingsmiddel of organische oplosmiddelen om de ventilator te reinigen. Dit kan verkleuring, verslechtering, verminderde sterkte of schade veroorzaken.

© VARNING

- Placera inte några föremål i vägen för bladen
- Om ovanliga oscillerande rörelser observeras, upphör omedelbart att använda taktläkten och kontakta tillverkaren, dess serviceagent eller lämpligt kvalificerade personer
- Vid fastsättning i taket med hjälp av krokar eller andra anordningar måste taktläkten fästas med fästsanordningar som klarar minst fyra gånger fläkts vikt
- Ta bort batteriluckan för att sätta in eller ta ut batterier:
- batterier ska sättas in med rätt polaritet;
- om utrustningen ska förvaras använd under en längre tid ska batterierna tas ut;

UNDERHÅLL

1. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, rengör och inspektera den regelbundet (var sjätte månad). Underlätenhet att göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller till att den dekorativa takfläkten släpper på grund av utdragen användning.
2. Vid rengöring av den dekorativa takfläkten, använd en mjuk trasa fuktad med ett neutralt rengöringsmedel (vrid ur den ordentligt) för att torka av ytan och torka den sedan med en ren trasa.
3. Undvik att vidröra fläkten med vassa föremål.
4. Underhåll fjärrkontrollens sändare regelbundet för att förhindra att damm eller skräp påverkar dess prestanda.
5. Använd inte annat än neutrala rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel för att rengöra fläkten. Detta kan orsaka missfärgning, försämrad prestanda, minskad hållfasthet eller skada.

© FIN VAROITUS

- Älä aseta mitään esineitä tuulettimien lapojen tielle
- Jos havaitset epätyydyttävää heiluriliikettä, lopeta kattotuulettimien käyttö välittömästi ja ota yhteys valmistajaan, sen huoltoedustajaan tai tarvittavan ammattipätevyyden omaavien henkilöihin
- Jos kattotuulettimien kiinnittämäs katkoo koukkuilla tai muilla kiinnittimillä, kiinnityksen pitää olla riittävä jotta kestäksään kattotuulettimien painon nelinkertaisena
- Irrota kun akseli, jotta voit asettaa paristot paikalleen tai poistaa ne:
- paristot tulee asettaa paikoilleen oikein päin;
- jos laitteita säilytetään pitkään käyttämättömänä, paristot tulee poistaa.

HUOITTO

1. Tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi puhdista ja tarkasta se säännöllisesti (kuuden kuukauden välein). Tämän laiminlyönti voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai koristeellisen kattotuulettimen putoamiseen pitkäaikaisen käytön vuoksi.

2. Kun puhdistat koristeellista kattotuuletintä, pyyhi pinta pehmeällä, neutraalilla pesuaineella kostutetulla liinalla (väännä se huolellisesti) ja kuivaa pinta sitten puhtaalla liinalla.
3. Vältä tuulettimen koskettamista terävillä esineillä.
4. Huolla kaukoasitimes lähtien säännöllisesti, jotta pöly tai roskat eivät vaikuta sen suorituskykyyn.
5. Älä käytä tuulettimen puhdistamiseen muita pesuaineita kuin neutraalia pesuainetta tai orgaanisia liuottimia. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa värimuutoksia, heikennemisiä, liuuden heikennemisiä tai vaurioita.

Ⓝ ADVARSEL

- Ikke plasser noen gjenstander der bladene beveger seg
- Hvis uvanlig oscillerende bevegelse observeres, må du umiddelbart slutte å bruke takviften og kontakte produsenten, deres serviceagent eller kvalifisert personell
- For å feste til taket ved hjelp av kroker eller andre enheter, må det festes med tilstrekkelig styrke til å tåle 4 ganger takviftens vekt
- Ta av batteridekket for å sette inn eller ta ut batterier:
- batteriene må settes inn med riktig polaritet
- hvis apparatet skal settes til lagring over en lenger periode, bør batteriene tas ut.

VEDLIKEHOLD

1. For å sikre sikker og effektiv bruk av dette produktet, rengjør og inspisér det regelmessig (hver 6. måned). Unntattelse av å gjøre dette kan føre til brann, elektrisk støt eller den dekorative takviften faller på grunn av langvarig bruk.
2. Når du rengjør den dekorative takviften, bruk en myk klut fuktet med et nøytralt vaskemiddel (vri den grundig) for å tørke overflaten, og tørk den deretter med en ren klut.
3. Unngå å berøre viften med skarpe gjenstander.
4. Vedlikehold fjernkontrollens sender regelmessig for å hindre at støv eller rusk påvirker ytelsen.
5. Ikke bruk andre vaskemidler enn nøytrale vaskemidler eller organiske løsemidler til å rengjøre viften. Dette kan føre til misfarging, forringelse, redusert styrke eller skade.

Ⓢ ADVARSEL

- Der må ikke placeres genstande i vejen for bladene
- Hvis der observeres usædvanlige, vibrerende bevægelser, skal du straks standse lofterotatoren og kontakte producenten, dennes serviceagent eller anden kvalificeret fagperson
- Ved ophængning i loftet med kroge eller andre beslag skal fastgørelsen kunne bære mindst fire gange lofterotatorens vægt
- Tag batteridækslet af for at indsatte eller fjerne batterierne:
- Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet;
- Hvis apparatet skal opbevares i en længere periode uden anvendelse, skal batterierne tages ud;

VEDLIGEHOJDELSE

1. For at sikre sikker og effektiv brug af dette produkt skal det rengøres og inspiceres regelmæssigt (hver 6. måned). Hvis det ikke gøres, kan det resultere i brand, elektrisk stød, eller at den dekorative loftsventilator falder ned på grund af langvarig brug.
2. Når du rengør den dekorative loftsventilator, skal du bruge en blød klud fugtet med et neutralt rengøringsmiddel (vrid den grundigt) til at tørre overfladen af. Tør den derefter med en ren klud.
3. Undgå at røre ventilatoren med skarpe genstande.
4. Vedligehold regelmæssigt fjernbetjeningsens sender for at forhindre støv eller snavs i at påvirke dens ydeevne.
5. Brug ikke andre rengøringsmidler end neutrale rengøringsmidler eller organiske opløsningsmidler til at rengøre ventilatoren. Hvis du gør det, kan det forårsage misfarvning, forringelse, nedsat styrke eller beskadigelse.

© VAROVÁNÍ

- Nevkládejte žádné předměty do dráhy lopatek.
- Pokud si všimnete nevhodných oscilací pohybu, přestaňte okamžitě používat strojní větrák a kontaktujte výrobce, jeho servisního zástupce nebo vhodné osoby s vhodnou kvalifikací.
- Pro připevnění ke stroju pomocí háčku nebo jiných zařízení musí být produkt připevněn s dostatečnou pevností, aby vydržel čtyřnásobek hmotnosti strojního ventilátoru.
- Chcete-li vložit nebo vyjmout baterii, odstraňte kryt baterie:
 - baterie musí být vložené se správnou polaritou;
 - při delší době uskladnění a nepoužití zařízení musíte vyjmout baterie;

ÚDRŽBA

1. Pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu je pravidelně čistěte a kontrolujte (každých 6 měsíců). V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo pádu dekorativního stropního ventilátoru v důsledku dlouhodobého používání.
2. Při čištění dekorativního stropního ventilátoru otřete povrch měkkým hadříkem navlhčeným neutrálním čisticím prostředkem (důkladně jej vyždímejte) a poté jej osušte čistým hadříkem.

3. Nedotykajte se ventilátoru ostrými predmety.
4. Provádějte pravidelnou údržbu vysíláče dálkového ovládače, abyste zabránili ovlivnění výkonu v důsledku hromadění prachu nebo nečistot.
5. K čištění ventilátoru používejte pouze neutrální čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla. V opačném případě může dojít ke změně barvy, zhoršení kvality, snížení pevnosti nebo poškození.

Ⓜ PREDUPREŽENIE

- Ne podstavajte ničoho pod vrotiaciu lopatku.
- Esli naobludajetsja neobyčajne nepostojane vrotacenie, nemedlenno prekatite eksploataciju potolčoho ventilatora i obratites' k proizveditelju, ego servisnomu predstavitelju ili opytному remontniku.
- Pri krepčennji izdelja k potolku z pomošču krovok ili drugih ustrojstv ego neobchodimo pročno zafiksovat', čtoby ono mollo vyderžat' nağurazku, v 4 raza prevyšajušču vjes potolčoho ventilatora
- Pered tem kak razbit' i vstavit' akumuljator, snimite kryšku otseka dlia akumuljatora.
- Vstavljajte akumuljatory s sobludennjem poljarnosti.
- Esli predlagajetsja xranenie neispol'zovannogo ventilatora v tечеnie dolgoğ vremeni, akumuljatory sleduet izvleč'.
v течение долгого времени, аккумуляторы следует извлечь.

TECHOSŁUŻIWANIE

1. Dla obeszczepienia bezopasnego i efektywnego ispol'zowania danogo izdelja reguljarno (kazdye 6 mesjecz) očiszčajte i osmatryvajte ego. Nesobludenie danogo trebovannja moğet privedy k požaru, porağeniju električeskim tokom ili padeniju dekorativnogo potolčoho ventilatora iz-za dlitel'nogo ispol'zowania.
2. Pri očistke dekorativnogo potolčoho ventilatora ispol'zujite mjagku tkan', smocennuju v nejtral'nym moščem sredstve (ščatel'no otmojete), čtoby proteret' poverchnost', a zatem vysušite ee čistoj tkan'no.
3. Izbegajte soprikośnovenija ventilatora s ostrymi predmetami.
4. Osuščestvajte reguljarnoe obsluzhivanie peredatčika dĩancijonnogo upravlenija, čtoby pyl' ili mוסor ne vlyagija na ego rabotu.
5. Ne ispol'zujite dlia očistki ventilatora mojuščie sredstva, otličnnye ot nejtral'nych mojuščih sredstv ili organičeskich rastvoritel'ej. Eto moğet privedy k izmeneniju cveťa, iznosu, sniğeniju pročnosti ili povreğdeniju.

Ⓜ OPOZORILEM

- Ne tegyen semmilyen tárgyat a lapátok útjába
- Ha szokatlan rezgések tapasztal, azonnal hagyja abba a mennyezeti ventilátor használatát, és forduljon a gyártóhoz, annak szervizéhez vagy egy megfelelően képzett személyhez
- A mennyezetre való felszereléshez használt horgokat vagy más eszközöket keőelően erősen kell rögzíteni ahhoz, hogy a mennyezeti ventilátor súlyának 4-szeresét kibírják.
- Vegye le az elemfedeleť, ha szeretné betenni vagy kivenni az elemeket:
- az elemeket helyes polaritással kell behelyezni;
- ha a későlehető hosszabb időre használaton kívűli helyezi, az elemeket el kell távolítani;

KARBANTARTÁS

1. A termék biztonságos és hatékony használatát érdekében rendszeresen (6 havonta) tisztítsa meg és ellenőrizze a terméket. Ennek elmulasztása tüzet, áraműtést vagy a dekoratív mennyezeti ventilátor leesését okozhatja a hosszabb használat miatt.
2. A dekoratív mennyezeti ventilátor tisztításakor használaton semleges tisztítószerekkel megnedvesített, puha törőlkendővel (alaposan csavarja ki) a felület áttöröléséhez, majd tiszta törőlkendővel törölje szárazra a ventilátort.
3. Ne használjon éles tárgyat a ventilátor tisztítása során.
4. Rendszeresen tisztítsa meg a távirányító adóját, hogy a por vagy törmelék ne befolyásolja annak teljesítményét.
5. A ventilátor tisztításához csak semleges tisztítószert vagy szerves oldószert használjon. Ellenkező esetben elszineződést, minőségromlást, szilárdságcsökkenést vagy termékárosodást tapasztalhat.

Ⓜ OSTRZEŻENIE

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między łopatkami.
- W przypadku zaobserwowania nietypowych ruchów oscylacyjnych należy natychmiast zaprzestaj używania wentylatora sufitowego i skontaktować się z producentem, jego serwisem lub odpowiednio wykwalifikowanymi osobami.
- Mocowanie do sufitu za pomocą haków lub innych elementów powinno być wystarczająco solidne, aby wytrzymać 4-krotnie ciężaru wentylatora sufitowego.
- Aby włożyć lub wyjąć baterię, zdjąć pokrywę baterii:
- Baterię należy wkładać z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
- Jeżeli urządzenie ma być przechowywane nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

KONSERWACJA

1. Aby zapewnić bezpieczne i wydajne użytkowanie tego produktu, należy go regularnie czyścić i sprawdzać (co 6 miesięcy). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi pożarem, porażeniem elektrycznym lub upadkiem ozdobnego

wentylatora sufitowego w wyniku długotrwałej eksploatacji.

2. Do czyszczenia ozdobnego wentylatora sufitowego używaj miękkiej ściereczki nasączonej neutralnym detergentem (po dokładnym wycięnięciu), przetrzyj nią powierzchnię, a następnie wytrzyj do sucha czystą szmatką.
3. Nie dotykaj wentylatora ostrymi narzędziami.
4. Konserwuj regularnie pilot zdalnego sterowania, aby zapobiec zakłóceniom w jego działaniu spowodowanym przez kurz lub brud.
5. Do czyszczenia wentylatora używaj wyłącznie neutralnych detergentów lub rozpuszczalników organicznych. Stosowanie nieodpowiednich środków może spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości, zmniejszenie wytrzymałości lub uszkodzenie produktu.

Ⓜ VAROVANIE

- Nekladte žiadne predmety do cesty lopatkám
- Ak pozorujete nezvyčajný oscilujúci pohyb, okamžite prestaťte stropný ventilátor používať a kontaktujte výrobcu, jeho servisného zástupcu alebo vhodne kvalifikovanú osobu
- Na pripavenie k stropu použite háčiky alebo iné zariadenia a upevnite ich dostatočne silno tak, aby vydržali 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora
- Na vloženie alebo vybratie batérie odoberte kryt batérie:
- batérie sa musia vložiť so správnou polaritou;
- ak sa spotrebiť na dlhší čas nepoužíva a uskladní sa, musia sa batérie vybrať;

ÚDRŽBA

1. Aby ste zaistili bezpečné a efektívne používanie tohto výrobku, pravidelne ho čistite a kontrolujte (každých 6 mesiacov). Ak tak neurobite, môže to mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo pád dekoratívneho stropného ventilátora v dôsledku jeho dlhodobého používania.
2. Pri čistení dekoratívneho stropného ventilátora používajte mäkkú handričku navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom (dokladne ju vyžmýkajte) na utretie povrchu a potom ho osušte čistou handričkou.
3. Nedotýkajte sa ventilátora ostrými predmetmi.
4. Pravidelne udržiavajte vysílač diaľkového ovládania, aby ste zabránili tomu, aby došlo k negatívnemu ovplyvneniu jeho výkonu prachom alebo nečistotami.
5. Na čistenie ventilátora nepoužívajte iné čistiace prostriedky ako neutrálne čistiace prostriedky alebo organické rozpúšťadlá. Môže to spôsobiť zmenu jeho farby, znehodnotenie, zníženú pevnosť alebo poškodenie.

Ⓜ OPOZORILO

- Ne postavljajte nobenih predmetov na pot rezil.
- Če opazite neobičajno nihajoče gibanje, takoj prenehajte uporabljati stropni ventilator in stopite v stik s proizvajalcem, njegovim servisem ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Za pritrditev ventilatorja na strop uporabite kavlje ali druge naprave, ki so zasnovane za prenašanje 4-kratnika teže stropnega ventilatorja.
- Odstranite pokrov za baterije, da baterije, da baterije vstavite ali jih odstranite.
- Baterije je treba vstaviti glede na pravilno polariteto.
- Če aparat dlje časa shranite ob neuporabi, odstranite baterije.

VZDRŽEVANJE

1. Da bi zagotovili varno in učinkovito uporabo tega izdelka, ga redno čistite in pregledujte (vsakih 6 mesecev). Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali padca dekorativnega stropnega ventilatorja zaradi dolgotrajne uporabe.
2. Pri čiščenju dekorativnega stropnega ventilatorja uporabite mehko krpo, navlaženo z nevtralnim detergentom (temeljito jo ožemite), da obrišete površino, nato pa ga posušite s čisto krpo.
3. Izogibajte se dotikanju ventilatorja z ostrimi predmeti.
4. Redno vzdržujte oddajnik daljinskega upravljalnika, da preprečite, da bi prah ali nečistoče vplivali na njegovo delovanje.
5. Za čiščenje ventilatorja ne uporabljajte drugih detergentov razen nevtralnega detergenta ali organskih topil. To bi lahko povzročilo razbarvanje, razkroj, zmanjšano trdnost ali poškodbe.

Ⓜ UYARI

- Kanatların yoluna herhangi bir nesne yerleştirmeyin
- Beklenmedik bir salınım hareketi gözlenirse, tavan ventilatörünü kullanmayı derhal bırakın ve üretici, yetkili servis veya uygun şekilde yetkili kişilerle irtibata geçin
- Tavana kanca veya benzeri aparatlarla montaj yaparken montajın ventilatörün ağırlığını 4 katını taşıyabilecek gücde olduğundan emin olun.
- Pili takmak veya çıkarmak için pil kapagını çıkarın:
- piller, kutuları doğru olakla çıkartılmalıdır;
- cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmadan saklanacaksa, piller çıkarılmalıdır;

BAKIM

1. Bu ürünün güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için düzenli olarak (her 6 ayda bir) temizleyin ve inceleyin. Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya uzun süreli kullanımı nedeniyle dekoratif tavan ventilatörünün düğmesi meydana gelebilir.
2. Dekoratif tavan ventilatörünü temizlerken yüzeyini silmek için nör bir deterj-

anla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın (iyice sıkın), ardından temiz bir bezle kurulayın.

3. Keskin nesnelerle fana dokunmaktan kaçının.

4. Toz veya kalıntılardan performansını etkilemesini önlemek için uzaktan kumandanın vericisinin bakımını düzenli olarak yapın.

5. Fanı temizlemek için nötr deterjan veya organik çözücüler dışında deterjan kullanmayınız. Aksi takdirde renk değişikliğine, bozulmaya, dayanıklılığın azalmasına veya hasara neden olabilir.

Ⓜ UPOZORENJE

- Nemojte postavljati nikakve objekte na putanju lopatica ventilatora.
- Ako učite neobičajene oscilirajuće kretanje, odmah prestanite upotrebljavati stropni ventilator i obratite se proizvođaču, serviseru ili odgovarajuće kvalificiranim osobama.
- Za pričvršćivanje na strop s pomoću kuka ili drugih uređaja potrebno je učvrstiti s dovoljnom snagom da izdrži četiri puta veću težinu stropnog ventilatora.
- Uklonite poklopac baterija da biste umetnuli ili izvadili baterije.
- Baterije se moraju umetnuti vodeći računa o ispravnom polaritetu.
- Ako uređaj nečete upotrebljavati duže vremena, morate ukloniti baterije.

ODRŽAVANJE

1. Kako biste osigurali sigurnu i učinkovitu uporabu ovog proizvoda, redovito ga čistite i pregledavajte (svakih 6 mjeseci). Ako to ne činite, može doći do požara, strujnog udara ili pada ukrasnog stropnog ventilatora uslijed produljene uporabe.
2. Prilikom čišćenja ukrasnog stropnog ventilatora upotrijebite meku krpu navlaženu neutralnim deterdžentom (temeljito jo ocijedite) kako biste obrisali površinu, a zatim ga osušite čistom krpom.
3. Izbjegavajte dodirivanje ventilatora ostrim predmetima.
4. Redovito održavajte odašiljač daljinskog upravljača kako biste spriječili da prašina ili nečistoće utječu na njegov rad.
5. Za čišćenje ventilatora nemojte koristiti druge deterdžente osim neutralnog deterdženta ili organskih otapala. To može uzrokovati promjenu boje, dotrajalost, smanjenu snagu ili oštećenje.

Ⓜ AVERTIZARE

- Nu amplasați obiecte în calea paletelor
- Dacă se observă o mișcare oscilantă neobișnuită, opriți imediat utilizarea ventilatorului de tavan și contactați producătorul, agentul său de service sau persoane calificate în mod corespunzător
- Pentru fixarea pe tavan cu ajutorul cârligelor sau a altor dispozitive, se fixează cu forță suficientă pentru a rezista la o greutate de 4 ori mai mare decât cea a ventilatorului de tavan
- Scoateți capacul bateriei pentru a introduce sau scoate bateria:
- bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă;
- dacă dispozitivul urmează să fie depozitat și nefolosit pentru o perioadă de timp, bateriile trebuie scoase;

ÎNȚEȚINERE

1. Pentru a asigura utilizarea sigură și eficientă a acestui produs, curățați-l și inspecțiați-l în mod regulat (la fiecare 6 luni). Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendii, electrocutare sau căderea ventilatorului decorativ de tavan din cauza utilizării prelungite.
2. Când curățați ventilatorul decorativ de tavan, utilizați o cârpă moale umezită cu un detergent neutru (stoarceți bine) pentru a șterge suprafața, apoi uscați-o cu o cârpă curată.
3. Evitați atingerea ventilatorului cu obiecte ascuțite.
4. Întrețineți în mod regulat transmiiătorul telecomenzii pentru a preveni posibilitatea ca praful sau resturile să îi afecteze performanța.
5. Nu utilizați ali detergenți decât detergenți neutri sau solvenți organici pentru a curăța ventilatorul. Acest lucru poate provoca decolorarea, deteriorarea, rezistența redusă sau defectarea.

Ⓜ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте обект на пътя на лопатките
- Ако се наблюдава необичайно колебателно движение, незабавно спрете таванния вентилатор и се свържете с производителя, негов сервисен представител или подходящо квалифицирано лице
- При закрепване към тавана с помощта на куки или други устройства трябва да се фиксира с достатъчна здравина, за да издържи тепло 4 пъти по-голямо от тежотата на вентилатора
- Отстранете капака на отделението за батерии и поставете или извадете батерията:
- батериите трябва да се поставят с правилната полярност;
- ако уредът ще се съхранява за продължителен период на неупотреба, батериите трябва да се извадят;

ПОДДРЪЖКА

1. За осигуряване на безопасна и ефективна употреба на този продукт го почиствайте и проверявайте редовно (на всеки 6 месеца). Непазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или падане на декоративния таванен вентилатор поради продължителна употреба.

2. За почистване на декоративния таванен вентилатор използвайте мека кърпа, навлажнена с неутрален почистващ препарат (изстискайте я добре), за да избършете повърхността, след което я подсушете с чиста кърпа.

3. Избягвайте докосването на вентилатора с остри предмети.

4. Редовно извършвайте поддръжка на предавателя на дистанционното управление, за да предотвратите въвеждането на прах или замърсявания върху работата му.

5. Не използвайте други препарати освен неутрални почистващи препарати или органични разтворители за почистване на вентилатора. Това може да причини промяна в цвета, захвабяване, намаляване на здравината или повреда.

Ⓜ HOIATUS!

- Ärge asetaşe labade liikumistelele mingeid esemeid
- Tavatu kõikuva liikumise täheldamisel lõpetage kohe laeventilatori kasutamine ja võtke ühendust tootja, tema teenindusesindaja või sobiva kvalifikatsiooniga isikuga
- Lakke kinnitamiseks tuleb kasutada konkse või muud vahendeid, mis on piisavalt tugevad, et taluda laeventilatori 4-kordset kaalu
- Patarei sisestamiseks või väljavõtmiseks eemaldage patareikate:
- patareide sisestamiseks tuleb järgida nende polarsust;
- kui seadet on plaanis pikema perioodi vältel mitte kasutada, tuleb patareid seadmest välja võtta;

HOOLDAMINE

1. Ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks puhasta ja kontrolli toodet regulaarselt (iga 6 kuu järel). Selle eiramisel võib pikaajalisel kasutamisel dekoratiivne laeventilator põhjustada tulekahju, elektrioõhi või võib alla kukkuda.
2. Dekoratiivse laeventilatori pinna puhastamiseks kasuta neutraalse pesuvahendiga niisutatud pehmet lappi (vääna seda põhjalikult), seejärel kuivata puhta lapiga.
3. Väldi ventilatori kontakti terava esemega.
4. Hoolda regulaarselt kaugjuhtimispuldi saatjat, et tolm või praht ei mõjutsaks selle toimimist.
5. Ära kasuta ventilatori puhastamiseks muud kui neutraalset puhastusvahendit või orgaanilist lahustit. See võib põhjustada värvimuutust, halvenemist, tugevuse vähenemist või kahjustust.

Ⓜ ISPÉJIMÁS

- Nedekite jokių daiktų ant peilių trajektorijos.
- Pastebėję neįprastą svyravimą, nedelsdami nustokite naudoti lubinį ventiliatorių ir kreipkitės į gamintoją, jo techninės priežiūros atstovą arba tinkamai kvalifikuotus asmenis.
- Tvirtinant prie lubų, kabliai ar kiti įtaisai turi būti pritvirtinti taip, kad atlaikytų 4 kartus didesnę svorį nei sveria lubinis ventiliatorius.
- Norėdami įdėti arba išimti baterijas, numikite baterijų skyriaus dangtelį:
- baterijas reikia įdėti tinkamu poliskumu;
- jei prietaisas bus ilgai laikomas nenaudojamas, baterijas reikėtų išimti;

PIEŖIŪRA

1. Kad užtikrintumėte saugų ir efektyvų šio gaminio naudojimą, reguliariai (kas 6 mėnesius) jį valykite ir tikrinkite. Jei to nepadarysite, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba dekoratyvinis lubų ventiliatorius gali nukristi dėl ilgo naudojimo.
2. Valydami dekoratyvinių lubų ventiliatorių, pavišius nuvalykite minkšta šluoste, sudrėkinta neutraliu plovikliu (gerai ją išgręžę), tada nusausininkite švaria šluoste.
3. Venkite liesti ventiliatorių aštriais daiktais.
4. Reguliariai prižiūrėkite nuotoliniu valdymo pultu siųstuva, kad dulkės ar šiukšlės neturėtų įtakos jo veikimui.
5. Ventiliatorių valyti naudokite tik neutralius ploviklius arba organinius tirpiklius. Kitokie plovikliai gali pakeisti ventiliatoriaus spalvą, jį sugadinti, sumažinti jo galįą ar sugadinti.

Ⓜ BRĪDINĀJUMS

- Nenovietojiet nekādus priekšmetus ierices lāpštņu ceļā;
- Ja tiek novērota nepārasta svārstību kustība, nekavējoties pārtrauciet izmantot griestu ventilatoru un sazinieties ar ražotāju, tā servisa pārstāvi vai atbilstoši kvalificētām personām;
- Piestiprināšanai pie griestiem, izvēlieties ākus vai citas ierices, stiprinājumam jānodrošina pietiekama svara izturība, kas 4 reizes pārsniedz griestu ventilatora svaru.
- Lai ievietotu vai izņemtu baterijas, noņemiet bateriju vāciņu:
- baterijas jāievieto ar pareizu polaritāti;
- ja ierici paredzēts uzglabāt neizmantojot kādu laiku, baterijas jāizņem;

UZTURĒŠANA

1. Lai nodrošinātu drošu un efektīvu šī produkta lietošanu, regulāri tīriet un pārbaudiet to (ik pēc 6 mēnešiem). Pretējā gadījumā ilgstošas lietošanas rezultātā var rasties aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai dekoratīvais griestu ventilators var nokrist.

2. Tirot dekorativno griestu ventilatoru, izmantojiet mikstu drānu, kas samērā nēitrāla mazgāšanas līdzekļi (rupīgi izžmiedzot lieko mitrumu), lai noslaucītu virsmu, un pēc tam nosusiniet to ar tīru drānu.
3. Nepieskarieties ventilatoram ar asiem priekšmetiem.
4. Regulāri veiciet tīrīšanas darbus: pults raidītāja apkopi, lai novērstu putekļu vai gružu ietekmi uz tā veikspēju.
5. Ventilatora tīrīšanai izmantojiet tikai nēitrālus mazgāšanas līdzekļus vai organiskus šķīdinātājus. Citu līdzekļu izmantošana var izraisīt krāsas izmaiņas, izpildījuma pasliktināšanos, samazināt ierīces izturību vai sabojāt ierīci.

Ⓜ UPOZORENJE

- Nēmojiet postāvjātājā nēikakve predmēta na putānu lopātā.
- Ako učitē nēubojājēno oscilējēnoce krešētie, odmah prestānētie da koristēie plafonskē ventilator i njegovom predstavniku za korisničku podršku ili odgovarajućem kvalifikovanom licu.
- Kod pričvršćivanja na plafon pomoću kuka ili drugih sredstava, mora se pričvrstiti uz dovoljnu čvrstinu da može nositi 4 puta veću težinu od plafonskog ventilatora
- Skinite poklopac baterije prilikom postavljanja i vađenja baterije.
- Postavljajte baterije vodeći računa o odgovarajućem polaritetu.
- Ako uredaj ne koristite duže vreme, izvadite baterije.

Odžavanje

1. Da biste osigurali bezbednu i efikasnu upotrebu ovog proizvoda, redovno ga čistite i pregledajte (na svakih 6 meseci). U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili pada dekorativnog plafonskog ventilatora usled duge upotrebe.
2. Za čišćenje dekorativnog plafonskog ventilatora koristite meku krpu navlaženu neutralnim deterdžentom (dobro je iscedite) kojom ćete prebrisati površinu, a zatim je osušiti čistom krpom.
3. Ne dodirujte ventilator ostrim predmetima.
4. Redovno održavajte predviđeni daljinski upravljač da prašina ili prugavština ne bi uticala na njegove performanse.
5. Za čišćenje ventilatora nemojte koristiti druge deterdžente osim neutralnog deterdženta ili organskih rastvarača. To može izazvati promenu boje, propadanje, smanjenje čvrstoće ili oštećenje.

Ⓜ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Нē пēдставляйтē нēчог пēд лопатē, що обертаятсѣ.
- Якщог ви помитицтē незвичайнē непостѣплѣне обертання, вѣдразу припинѣтē експлуатацію стельовогог вентилятора та звернитсѣ до виробника, сервісногог агента або кваліфікованих ремонтників.
- Криплѣння до стѣли за допомогою гаків або інших пристроїв має бути достатнѣю мѣцнѣстю, щоб витримувати вагу, яка в 4 рази перевищує вагу стельовогог вентилятора
- Щоб вставити або витягнути акумулятор, зніміть кришку відсіку акумулятора.
- Вставляйте акумулятори з дотриманням полярності.
- Відпрацьовані акумулятори слѣд витягнути з вентилятора та безпечно утилізувати.
- Якщо вентилятор плануєтсѣ зберігати впродовж тривалогог часу, слѣд витягнути акумулятори.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Для забезпечення та ефективного використання цього виробу регулярно чистіть та оглядайте його (кожні 6 місяців). Якщо цього не робити, ви нарахасте себе на ризик ураження струмом або падіння декоративного вентилятора зі стѣли внаслідок тривалої експлуатації.
2. Для чистення декоративного стельовогог вентилятора використовуйте м'яку тканину, змочену неагресивним мийним засобом (ретельно вимийте її перед використанням), щоб протерти поверхню, а потім витерти її сухою чистою ганчіркою.
3. Уникайте контакту вентилятора з гострими предметами.
4. Регулярно протирайте пульт дистанційного керування, щоб пил або сміття не впливали на його роботу.
5. Для чистення вентилятора використовуйте тільки неагресивні або органічні мийні засоби. Інакше чистення може призвести до втрати фарби, псування, погіршення міцності або пошкодження.

Ⓜ ЕСКЕРТУ

- Калачалар жолын бегейтін ешкандай заттар қоймаңыз
- Егер ерекше тербелмелі қозғалыс байқалса, төбе желдеткішін пайдалануды дереу тоқтатып, өндірушіге, оның сервистік агентіне немесе білікті маманына хабарласыңыз
- Төбеге бекіту үшін ілмектерді немесе басқа құрылғыларды пайдаланып, төбеге арналған желдеткіштің салмағынан 4 есе артық салмаққа төтеп беретін желіктілік беріктіктен бекітілуі керек
- Батареяны салу немесе шығару үшін батарея қақпағын шешіп алыңыз:
- батареяларды дұрыс полярлықты сақтай отырып орнату керек;
- аспап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларын шығарып алу қажет;

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Осы өнімді қауіпсіз және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін оны үнемі (6 ай сайын) тазалап, тексеріп отырыңыз. Оны орындамаған жағдайда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан өртке, электр тогының соғуына немесе сәндік төбелік желдеткіштің құлауына әкелуі мүмкін.
2. Сәндік төбелік желдеткішті тазалау кезінде бетін сұрту үшін бейтарап жуғыш затпен жалғандандырылған жұмсақ матаны қолданыңыз (оны жақсылап орап), содан кейін тазалауға қолдану керек.
3. Желдеткішті өткір заттармен ұстамаңыз.
4. Шаң немесе қорық оның жұмысына әсер етпеу үшін қашықтан басқару пультінің тартқышын үнемі күтіп ұстаңыз.
5. Желдеткішті тазалау үшін бейтарап жуғыш зат немесе органикалық еріткіштерден басқа жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Мұны істеу түсінік өзгеруіне, нашарлауына, беріктігінің төмендеуіне немесе зақымдануына әкелуі мүмкін.

Ⓜ Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden. Ⓜ This product is not a toy. It should not be left unattended in the hands of children or operated by children. Ⓜ Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé dans les mains d'un enfant sans surveillance, ou être utilisé par un enfant. Ⓜ Questo prodotto non è un gioco. Non deve essere lasciato nelle mani dei bambini senza controllo. Non deve essere maneggiato da bambini. Ⓜ Este producto no es un juguete. No debe dejarse al alcance de niños sin vigilancia adulta. En ningún caso puede ser utilizado por niños. Ⓜ Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem vigilância nas mãos de crianças e nem deve ser utilizado por elas. Ⓜ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη από τα χέρια παιδιών ή να χρησιμοποιείται από παιδιά. Ⓜ Dit product is geen speelgoed. Het mag niet onbeheerd in de handen van kinderen worden gelaten en mag evenmin door kinderen gebruikt worden. Ⓜ Den här produkten är ingen lek sak. Den bör inte lämnas obevakad med barn eller hanteras av barn. Ⓜ Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tulisi jättää ilman valvontaa lasten käsiin eikä lasten tulisi käyttää sitä. Ⓜ Dette produktet er ikke noe leketøy. Det bør ikke forbli uten oppsyn i hendene på barn og heller ikke bør det betjenes av barn. Ⓜ Dette produkt er ikke legetøj. Det må ikke efterlades uden opsyn indfor børn, særkevidde eller betjenes af børn. Ⓜ Tento výrobek není hračka. Nesmí být ponecháván bez dozoru v dosahu dětí a nesmí být dětmi obsluhováán. Ⓜ Это изделие — не игрушка. Не разрешайте детям использовать его или держать в руках без присмотра взрослых. Ⓜ A termék nem játék. Gyermek kezében, illetve gyermekek által használat közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Ⓜ Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien pozostawać bez nadzoru w rękach dzieci ani być przez nie używany. Ⓜ Tento výrobek nie je hračka. Nemal by sa nechávať bez dozoru v rúkach detí a tie by ho nemali používať. Ⓜ Ta proizvod ni igračka. Ni ga dovoljeno pustiti brez nadzora v rokah otrok ali omogočiti nenadzorovane uporabe s strani otrok. Ⓜ Bu ürün oyuncak değildir. Çocukların ellerinde gözetimsiz bir şekilde bırakılmamalı veya çocukların çalıştırmasında izin verilmemelidir. Ⓜ Ovaj proizvod nije igračka. Ne smije se ostaviti bez nadzora u rukama djece i djeca ga ne smiju koristiti. Ⓜ Acest produs nu este o jucărie. Nu trebuie lăsat nesupravegheat în mâinile copiilor sau manevrat de către aceștia. Ⓜ Tova izdelje ne e igračka. To ne trbiaba da se ostava brez nadzora v rēčete na deca ili da se izpolnava ot deca. Ⓜ Käesolev toode ei ole mänguasi. Seda ei tohi jätta järelevalveta laste kätte ega nende kasutusse. Ⓜ Šis prietaisas nėra žaislas. Jo nereikėtų palikti be priežiūros šalia vaikų. Ⓜ Ši elektroierice nav ralliella. Ne-laijuet šio produkti izmantot vai tā spēlēties bērniem, un neatstājiēt bērnu nepieskatītus ar pieeju ierīcei. Ⓜ Ovaj proizvod nije igračka. Ne treba da se ostavlja bez nadzora u rukama djece i ne smeju ga koristiti deca. Ⓜ Цей виріб — не іграшка. Не дозволяйте дітям використовувати його або тримати в руках без нагляду дорослих. Ⓜ Бұл құрал — ойыншық емес. Оны балалардың қолында қараусыз қалдыруға немесе балаларға пайдалануға беруге болмайды.

⑤ Hiermit erklärt LEDVANCE, dass die Funkanlage mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frequenzbänder: 2.4 GHz, max. RF-Ausgangsleistung -3 dBm.

⑥ Hereby, LEDVANCE declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frequency Bands: 2.4 GHz, max. RF output power -3 dBm.

⑦ Par la présente, LEDVANCE déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Bandes de fréquences : 2.4 GHz, max. Puissance de sortie RF -3 dBm.

⑧ Con la presente, LEDVANCE dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Bande di frequenza: 2.4 GHz, max. potenza di uscita RF -3 dBm.

⑨ Por la presente, LEDVANCE declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Bandas de frecuencia: 2.4 GHz, potencia de salida de RF máx.: -3 dBm.

⑩ A LEDVANCE declara por esta via que o tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Bandas de frequência: 2.4 GHz, máx. potência de saída RF -3 dBm.

⑪ Με το παρόν, η LEDVANCE δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Ζώνες συχνότητας: 2.4 GHz, μέγ. ισχύς εκπομπής RF -3 dBm.

⑫ Hierbij verklaart LEDVANCE dat de radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frequentiebanden: 2.4 GHz, max. RF-uitgangsvermogen -3 dBm.

⑬ LEDVANCE försäkrar härmed att radioutrustningen överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvensband: 2.4 GHz, max. RF-utgångseffekt -3 dBm.

⑭ LEDVANCE vakuuttaa täten, että radiolaitteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU mukainen, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla osoitteessa <https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Taajuuskaistat: 2.4 GHz, RF-lähtöteho enintään -3 dBm.

⑮ Herved erklærer LEDVANCE at radioudrustet samsvares med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvensbånd: 2.4 GHz, maks RF-utgangseffekt -3 dBm.

⑯ LEDVANCE erklærer hermed, at radioudrustet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseerklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvensbånd: 2.4 GHz, maks. RF-udgangseffekt -3 dBm.

⑰ Spoločnosť LEDVANCE tímto prohlašuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prohlásení o shodě je k dispozici na následujúci internetové adrese:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvenci pásmo: 2.4 GHz, maks. RF výstupný výkon -3 dBm.

⑱ Настоящим компания LEDVANCE заявляет, что характеристики данного радиооборудования соответствуют требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по ссылке:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Частотный диапазон: 2.4 ГГц, макс. ВЧ-мощность на выходе: -3 дБ/мВт.

⑲ A LEDVANCE ezúton kijelenti, hogy a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelősi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvenciasávok: 2.4 GHz, max. RF kimeneti teljesítmény -3 dBm.

⑳ Nijnejszym LEDVANCE oświadczam, że urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Pasma częstotliwości: 2.4 GHz, maks. Moc wyjściowa RF -3 dBm.

㉑ Spoločnosť LEDVANCE týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvenci pásmo: 2.4 GHz, max. RF výstupný výkon -3 dBm.

㉒ Podjetje LEDVANCE izjavlja, da je radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvenčni pasovi: 2.4 GHz, najv. izhodna moč radijske frekvence -3 dBm.

㉓ LEDVANCE, igbu beleegele radyo ekipmanin 2014/53/AB sayılı Yönergeye uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnini şu internet adresinden ulaşılabilir:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekans Bantları: 2.4 GHz, maks. RF çıkış gücü -3 dBm.

㉔ Društvo LEDVANCE ovime izjavljuje da je radiofrekvencijska oprema u skladu s odredbama Direktive 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvencijski opseg: 2.4 GHz, maks. RF izlazna snaga -3 dBm.

㉕ Prin prezenta, LEDVANCE declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Benzi de frecvență: 2.4 GHz, putere max. de ieșire RF -3 dBm.

㉖ С настоящим LEDVANCE декларация, что радиосорьбженное в в соответствии с Директивой 2014/53/ЕС. Полный текст декларация за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Честотни ленти: 2.4 GHz, макс. Радиочестота изходна мощност -3 dBm.

㉗ Κάσοςελεγα LEDVANCE κινιτιβ, ε ραδιοεαδεαμ ον διρεκτιβ 2014/53/ΕL κοςησε, ΕΙ vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Sagedusalaad: 2.4 GHz, maks RF-väljundvõimsus on -3 dBm.

㉘ Šiuo dokumentu LEDVANCE pareiškia, kad radio ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete, šiuo adresu:
<https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.
 Dažnių juostos: 2.4 GHz, maks. RD išėjimo galia -3 dBm.

㉙ Ar šo LEDVANCE paziņo, ka radioiekārtā atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: <https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.
 Frekvenču joslas: 2.4 GHz, maks. RF iezājs jauda -3 dBm.

㉚ Ovime LEDVANCE izjavljuje da je radio-oprema saobrazna sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o saobraznosti dostupan je na sledecoj internet adresi:
<https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.
 Frekvencijski opsezi: 2.4 GHz, maks. RF izlazna snaga -3 dBm.

㉛ Цим компани LEDVANCE заявляе, що радіобладнання відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЕС. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЕС доступний на сайті:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Частотні діапазони: 2.4 ГГц, макс. Вихідна радіочастотна потужність: -3 дБм.

㉜ Осьлайша, LEDVANCE радио жабдықтың 2014/53/EU директивасына сәйкестігін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні келесі интернет мекенжайында қолжетімді:
<https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.
 Жіліклік диапазоңдары: 2.4 ГГц, макс. РЖ шығыс қуаты -3 dBm.

RECICLA Al Azul

22 PAP
Raccogliam Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

G11264461
09.03.2026



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom