


CEILING FAN







SOLANO






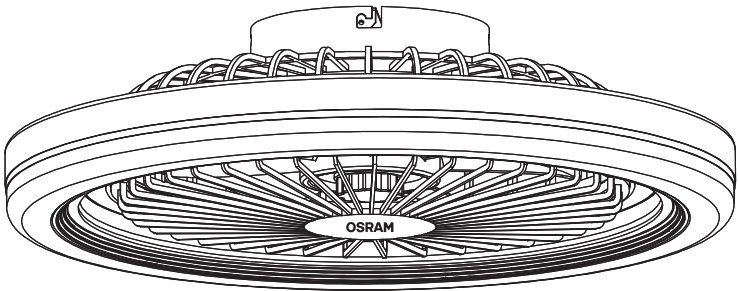



TOTAL (light + fan)							
	EAN	W _{max.}	V~	mA _{max.}	Hz	°C	IP
CEILING FAN SOLANO 490 43W CCT	4058075857971	43	220-240	234	50/60	-20...+40	20

Light							
	EAN	W _{max.}	lm light source	lm output	K	DF	°
CEILING FAN SOLANO 490 43W CCT	4058075857971	26	2100 @4000 K	1520 @4000 K	3000/4000/6500	>0.8	118°


Fan							
	EAN	W _{max.}	Speed levels	Noise dB	Suitable for room m²	Flow rate (m³/h) max.	Service value (m²/min/W) Standby power consumption (W)
CEILING FAN SOLANO 490 43W CCT	4058075857971	17	1-6	20-55	<13m	688	0.67 0.5

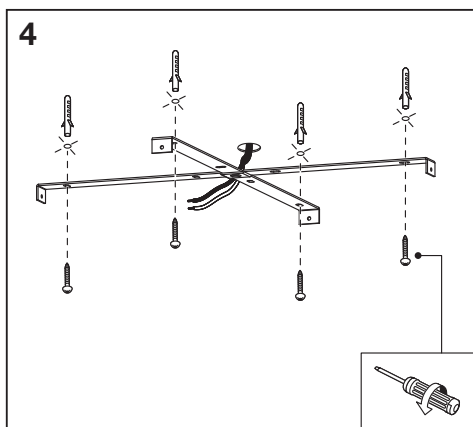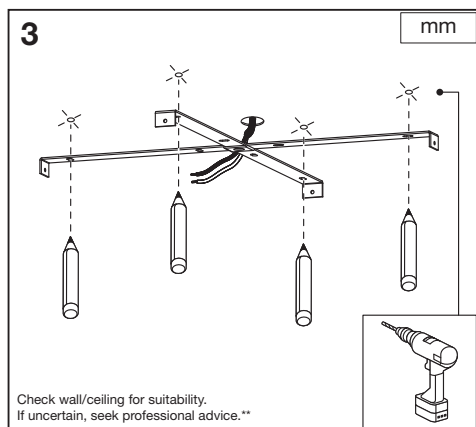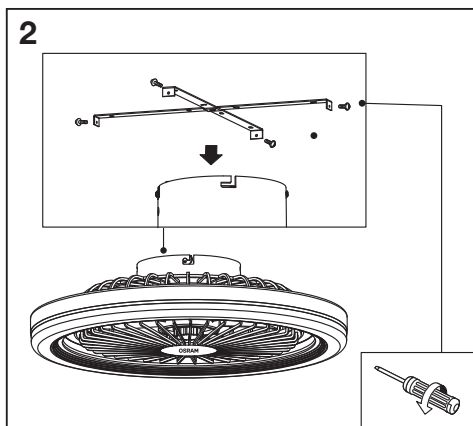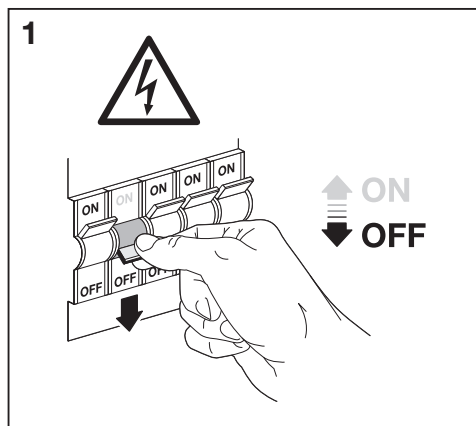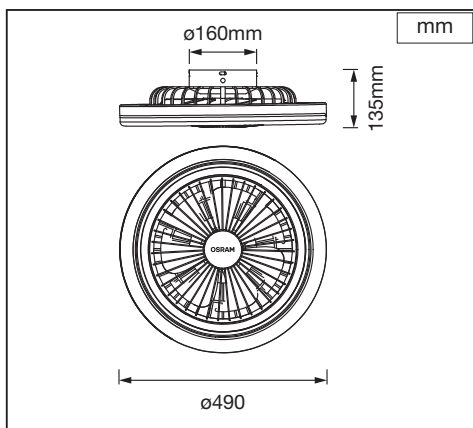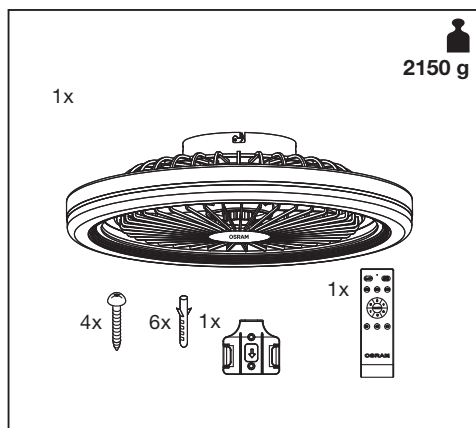

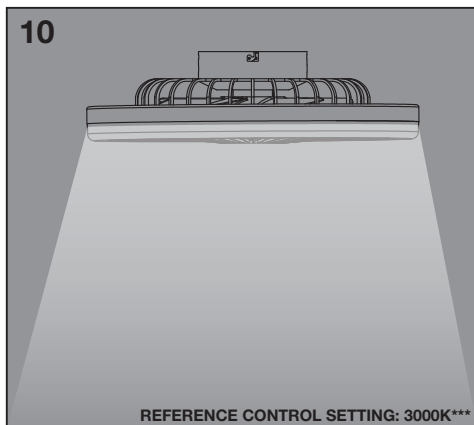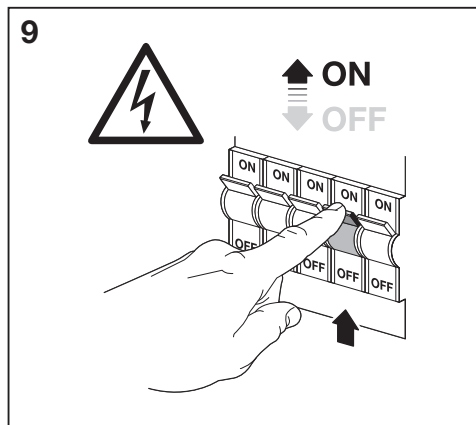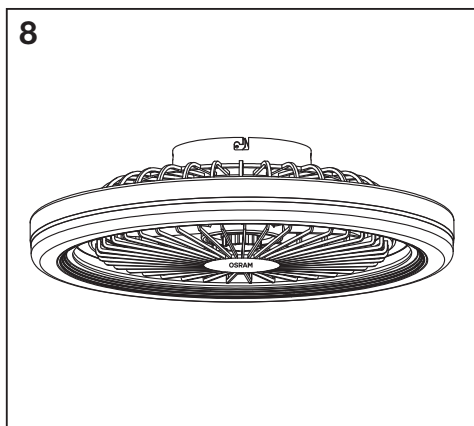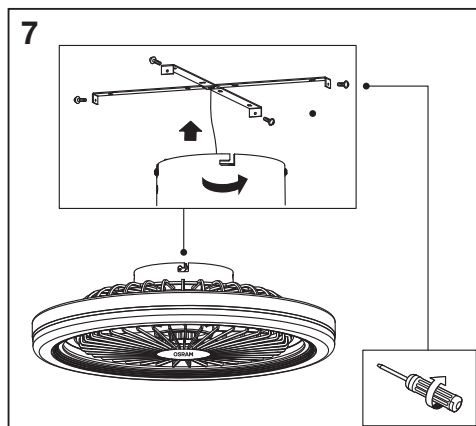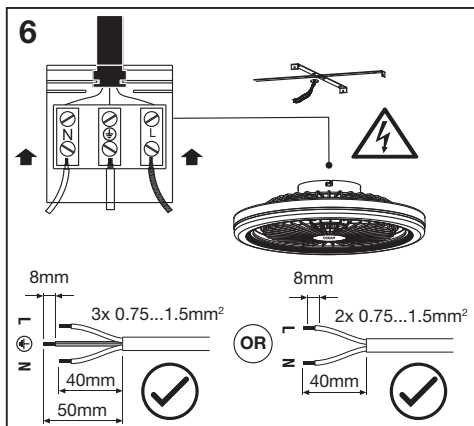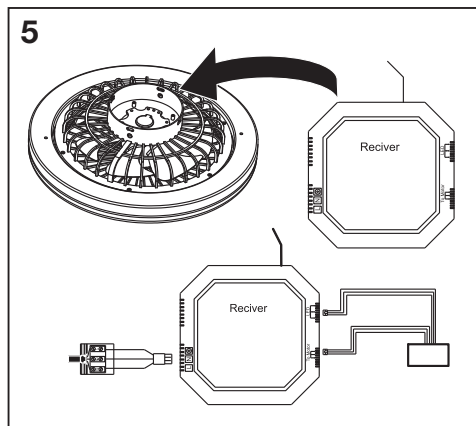


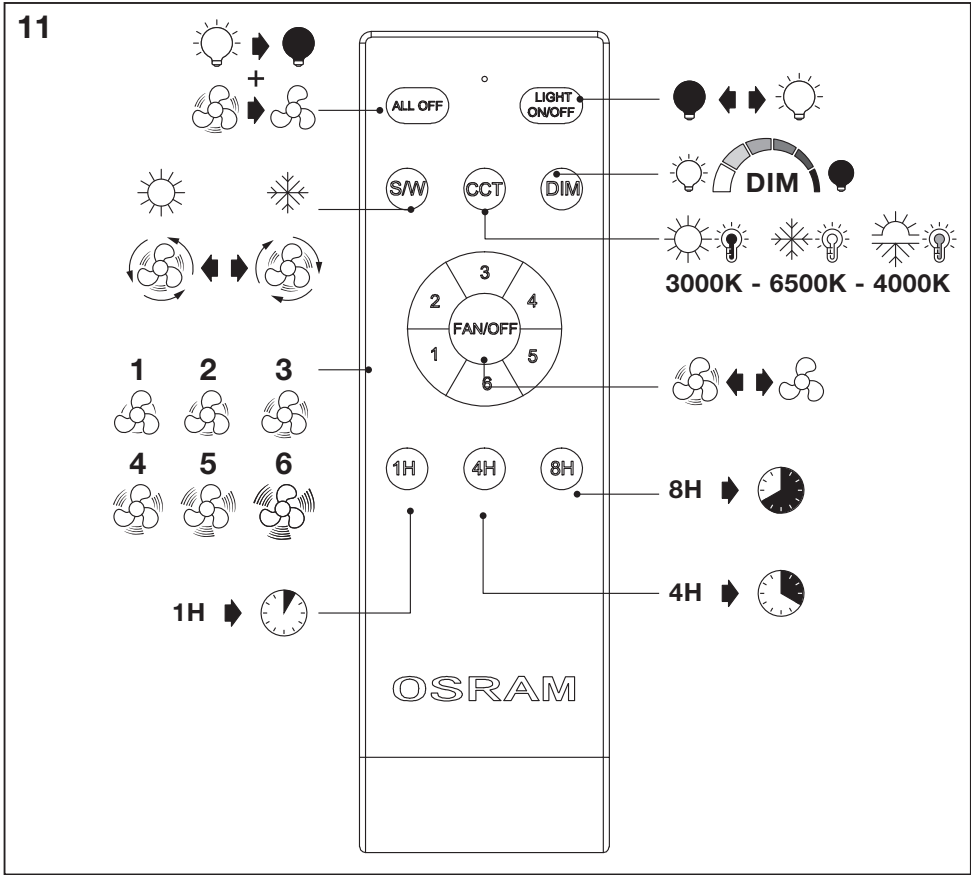


1 CLEANING

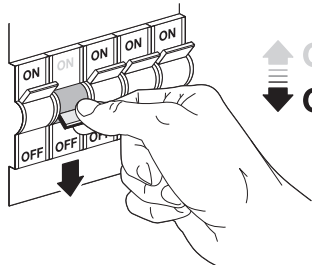


↑ ON
↓ OFF


2 CLEANING

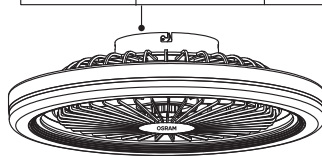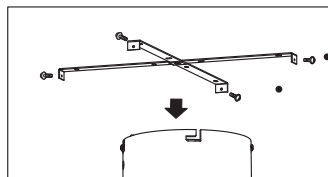


3 CLEANING

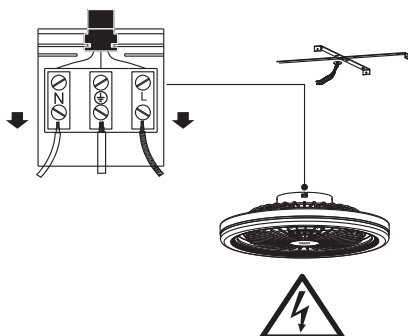


4 CLEANING

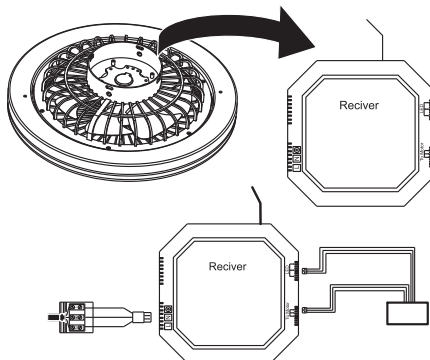


5 CLEANING

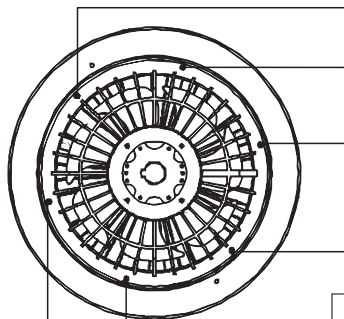


6 CLEANING

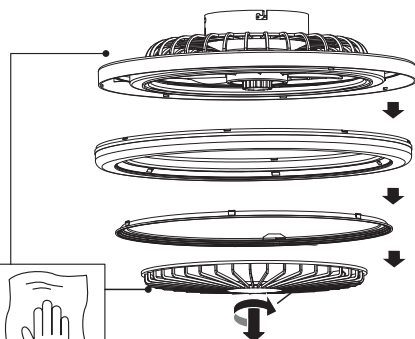


7 CLEANING

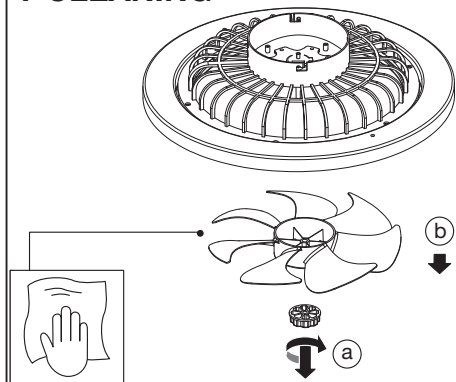


8 CLEANING

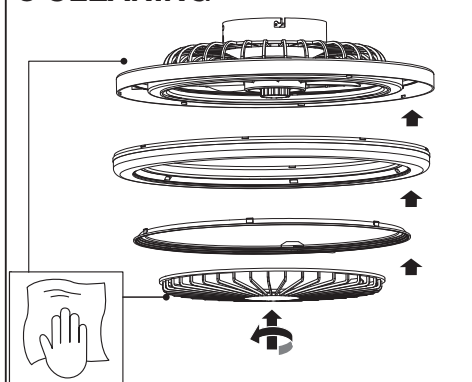


9 CLEANING

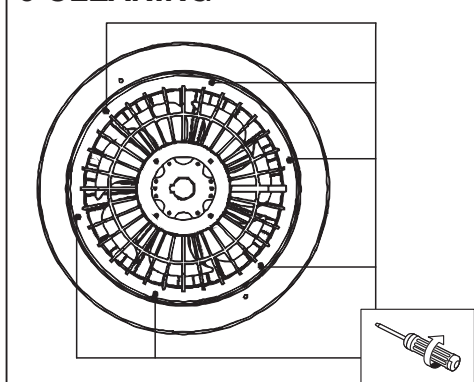


10 CLEANING

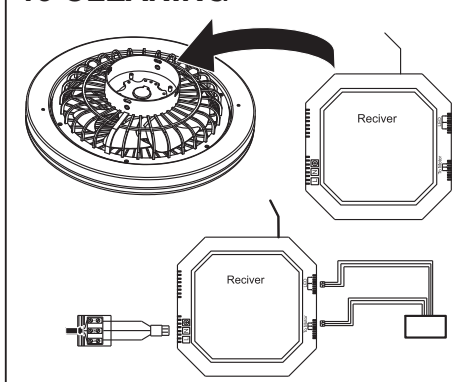


11 CLEANING

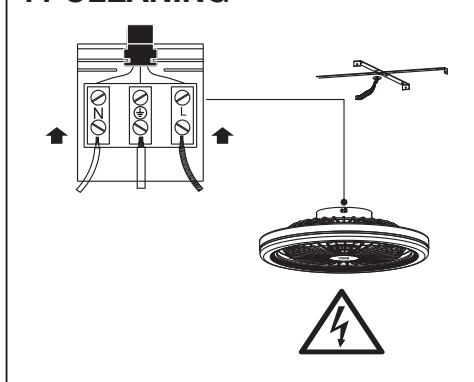

12 CLEANING

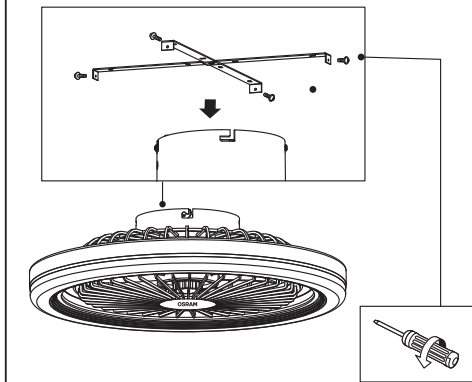


13 CLEANING

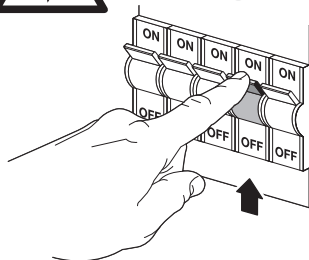

WARNING



 - Do not place any objects in the path of the blades
- If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons
- For attachment to the ceiling using hooks or other devices shall be fixed with a sufficient strength to withstand 4 times the weight of the ceiling fan



- Remove the battery cover to put in or take out the battery:
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- if the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;

MAINTAINANCE

1. To ensure the safe and efficient use of this product, clean and inspect it regularly (every 6 months). Failure to do so may result in fire, electric shock, or the decorative ceiling fan falling due to prolonged use.
2. When cleaning the decorative ceiling fan, use a soft cloth dampened with a neutral detergent (wring it thoroughly) to wipe the surface, then dry it with a clean cloth.
3. Avoid touching the fan with sharp objects.
4. Regularly maintain the remote control's transmitter to prevent dust or debris from affecting its performance.
5. Do not use detergents other than neutral detergent or organic solvents to clean the fan. Doing so may cause discoloration, deterioration, reduced strength, or damage.

					
	EAN	n			ENERGY * X =
CEILING FAN SOLANO 490 43W CCT	4058075857971	4	AC95345		G

* Ⓢ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓢ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓢ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓢ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓢ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓢ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓢ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓢ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓢ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. Ⓢ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Ⓢ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Ⓢ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). Ⓢ Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ⓢ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓢ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓢ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitost <X>. Ⓢ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Ⓢ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Ⓢ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓢ Toode sisalab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓢ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓢ Šis s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Ⓢ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓢ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** Ⓢ Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. Ⓢ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. Ⓢ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. Ⓢ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. Ⓢ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. Ⓢ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Ⓢ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. Ⓢ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. Ⓢ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. Ⓢ Sjekk om veggens/taket egner seg. Oppsøk professionell rådgivning dersom du er usikker. Ⓢ Kontroller væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. Ⓢ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. Ⓢ Проверьте стены/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. Ⓢ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszerű tanácsot. Ⓢ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. Ⓢ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. Ⓢ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. Ⓢ Duvann/tavanın uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. Ⓢ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. Ⓢ Verificați dacă pereții/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. Ⓢ Проверте пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. Ⓢ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. Ⓢ Patikrinkite sienos/tavak tinnamuga. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą. Ⓢ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidrību gadījumā meklējiet profesionālu padomu. Ⓢ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. Ⓢ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. Ⓢ Қабырғаның/тебенің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгіріңіз.

*** Ⓢ Referenzkontrolleinstellung Ⓢ Réglage de la commande de référence Ⓢ Impostazione controllo di riferimento Ⓢ Configuración de control de referencia Ⓢ Configuração de controlo de referência Ⓢ Ρύθμιση χειρισμού αναφοράς Ⓢ Referentiebesturingsinstelling Ⓢ Inställning för referenskontroll Ⓢ Vertailuasetus Ⓢ Referansekontrollinstilling Ⓢ Referençekontrolindstilling Ⓢ Nastavení referenčního ovládání Ⓢ Настройка эталонного контроля Ⓢ Referencia vezérlés beállítása Ⓢ Ustawienie kontroli wartości odniesienia Ⓢ Nastavenie referenčného ovládania Ⓢ Nastavitev referenčnega nadzora Ⓢ Referans kontrol ayarı Ⓢ Referentna kontrolna postavka Ⓢ Setare control de referință Ⓢ Настройка на референция контрол Ⓢ Võrdluskontrolli seadistus Ⓢ Etaloninio valdymo nustatymas Ⓢ Atsauces vadības iestatījums Ⓢ Postavka kontrole reference Ⓢ Налаштування еталонного контролю Ⓢ Анықтамалық Басқару Параметрлері

*** ⚠️ WARNUNG

- Legen Sie keine Gegenstände in den Kanal der Rotorblätter
- Wenn Sie ungewöhnliche Schwingbewegungen beobachten, verwenden Sie den Deckenventilator ab sofort nicht mehr und wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst oder entsprechend qualifizierte Personen.
- Zur Befestigung an der Decke müssen Haken oder andere Vorrichtungen mit einer ausreichenden Haltekraft befestigt werden, die dem 4-fachen Gewicht des Deckenventilators standhalten
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterie ein oder entnehmen Sie sie:
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden;
- wenn das Gerät für einen langen Zeitraum ungenutzt gelagert werden soll, sind die Batterien zu entfernen;

WARTUNG

1. Reinigen und überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um dessen sichere und effiziente Verwendung zu gewährleisten (alle 6 Monate). Andernfalls kann es zu einem Brand, einem Stromschlag oder zum Herunterfallen des dekorativen Deckenventilators aufgrund längerer Verwendung kommen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des dekorativen Deckenventilators ein weiches, mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch (gründlich auswaschen), um die Oberfläche abzuwischen, und trocknen Sie sie dann mit einem sauberen Tuch ab.
3. Berühren Sie den Ventilator keinesfalls mit scharfen Gegenständen.
4. Pflegen Sie den Sender der Fernbedienung regelmäßig, um zu verhindern, dass Staub oder Schmutz die Leistung beeinträchtigt.
5. Verwenden Sie zur Reinigung des Ventilators keine anderen Reinigungsmittel als neutrale Reinigungsmittel oder organische Lösungsmittel. Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verschleiß, verminderter Festigkeit oder Beschädigungen kommen.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne placez aucun objet dans la trajectoire des pales
- Si un mouvement d'oscillation inhabituel est observé, cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contacter le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées
- Pour la fixation au plafond à l'aide de crochets ou d'autres dispositifs, veillez à ce qu'ils offrent une résistance suffisante pour supporter 4 fois le poids du ventilateur de plafond
- Retirer le couvercle du compartiment à piles pour mettre en place ou retirer les piles :
- les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
- si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées ;

ENTRETIEN

1. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, le nettoyer et l'inspecter régulièrement (tous les 6 mois). Le non-respect de cette consigne peut entraîner le déclenchement d'un incendie, un choc électrique ou la chute du ventilateur décoratif de plafond en raison d'une utilisation prolongée.
2. Lors du nettoyage du ventilateur décoratif de plafond, utiliser un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre (l'essor soigneusement) pour essuyer la surface, puis le sécher avec un chiffon propre.
3. Éviter de toucher le ventilateur avec des objets pointus.
4. Entretenir régulièrement l'émetteur de la télécommande pour éviter que la poussière ou les débris n'affectent ses performances.
5. Ne pas utiliser de détergents autres que des détergents neutres ou des solvants organiques pour nettoyer le ventilateur. Cela pourrait entraîner une décoloration, une détérioration, une résistance réduite ou des dégâts.

⚠️ ATTENZIONE

- Non posizionare oggetti sulla traiettoria delle pale
- Se si osserva un movimento oscillatorio insolito, smettere immediatamente di usare il ventilatore da soffitto e contattare il produttore, il suo agente di assistenza o persone adeguatamente qualificate
- Per il fissaggio al soffitto mediante ganci o altri dispositivi, sarà necessario fissare con una resistenza sufficiente a sopportare 4 volte il peso del ventilatore a soffitto
- Rimuovere il coperchio della batteria per inserire o estrarre la batteria:
- le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- se l'apparecchio deve essere immagazzinato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie dovrebbero essere rimosse;

MANUTENZIONE

1. Per garantire un uso sicuro ed efficiente di questo prodotto, pulirlo e ispezionarlo regolarmente (ogni 6 mesi). In caso contrario, si rischiano incendi, scosse elettriche o la caduta del ventilatore decorativo da soffitto causata dall'uso prolungato.
2. Per la pulizia del ventilatore decorativo da soffitto, utilizzare un panno morbido umidificato con un detergente neutro (strizzarlo accuratamente) per pulire

la superficie, quindi asciugare con un panno pulito.

3. Evitare di toccare il ventilatore con oggetti appuntiti.
4. Effettuare regolarmente la manutenzione del trasmettitore del telecomando per evitare che polvere o detriti ne compromettano le prestazioni.
5. Non utilizzare detersivi diversi da detersivi neutri o solventi organici per pulire il ventilatore. In caso contrario si rischiano scolorimento, deterioramento, riduzione della resistenza o danni.

⚠️ ADVERTENCIAS

- No coloque ningún objeto en la trayectoria de las aspas
- Si observa un movimiento oscilatorio inusual, deje de usar inmediatamente el ventilador de techo y póngase en contacto con el fabricante, un agente de servicio o una persona cualificada.
- Para fijar el ventilador de techo mediante ganchos u otros dispositivos, estos deben estar instalados con la resistencia suficiente para soportar cuatro veces el peso del ventilador.
- Retire la tapa de las pilas para ponerlas o quitarlas.
- No mezcle tipos de pilas diferentes, ni pilas nuevas y usadas.
- Si no va a usar el aparato en un tiempo, extraiga las pilas.

MANUTENIMENTO

1. Para garantizar el uso seguro y eficiente de este producto, límpielo e inspecciónelo periódicamente (cada 6 meses). De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o la caída del ventilador de techo decorativo debido a un uso prolongado.
2. Cuando limpie el ventilador de techo decorativo, utilice un paño suave humedecido con un detergente neutro (bien escurido) para limpiar la superficie y, a continuación, séquelo con un paño limpio.
3. Evite tocar el ventilador con objetos afilados.
4. Realice un mantenimiento periódico del transmisor del mando a distancia para evitar que el polvo o los residuos afecten a su funcionamiento.
5. No utilice detergentes que no sean neutros ni disolventes orgánicos para limpiar el ventilador. Hacerlo puede causar decoloración, deterioro, reducción de la resistencia o daños.

⚠️ AVISO

- Não coloque objetos no trajeto das pás
- No caso de movimentos oscilantes não habituais, interrompa imediatamente a utilização da ventoinha de teto e contacte o fabricante, o seu fornecedor de serviços ou pessoas devidamente qualificadas
- Para fixação ao teto, os ganchos ou outros dispositivos devem ser fixados com uma resistência suficiente para suportar 4 vezes o peso da ventoinha de teto
- Remova a tampa das pilhas para colocar ou retirar as pilhas:
- não se devem misturar tipos de pilhas diferentes ou pilhas novas e usadas;
- se o aparelho for guardado e não utilizado durante um longo período de tempo, as pilhas devem ser removidas;

MANUTENÇÃO

1. Para garantir o uso seguro e eficiente deste produto, limpe-o e inspecione-o regularmente (a cada 6 meses). Não o fazer pode resultar em incêndio, choque elétrico ou queda da ventoinha decorativa de teto devido ao uso prolongado.
2. Ao limpar a ventoinha de teto decorativa, use um pano macio humedecido com um detergente neutro (bem torcido) para limpar a superfície e, em seguida, seque-a com um pano limpo.
3. Evite tocar na ventoinha com objetos pontiagudos.
4. Faça a manutenção regular do transmissor do controlo remoto para evitar que pó ou detritos afetem o seu desempenho.
5. Não use detergentes que não sejam neutros ou solventes orgânicos para limpar a ventoinha. Se o fizer, isso poderá causar descoloração, deterioração, resistência reduzida ou danos.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε οποιονδήποτε αντικείμενο στην διαδρομή των πτερυγών
- Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη κίνηση πάλαντωση, αμέσως σταματήστε τη χρήση του ανεμιστήρα οροφής και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, έναν εκπρόσωπό του για σέρβις ή με τεχνικό με κατάλληλη εξειδίκευση
- Για τη στερέωση στην οροφή πρέπει να χρησιμοποιούνται άγκιρα ή άλλες διατάξεις με επαρκή αντοχή, ώστε να αντέχουν 4 φορές το βάρος του ανεμιστήρα οροφής
- Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών για να τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τις μπαταρίες:
- οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα της σκευής και να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο
- αν η σκευή πρόκειται να φυλαχτεί και να μη χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση αυτού του προϊόντος, να το καθαρίζετε και να το επιθεωρείτε τακτικά (κάθε 6 μήνες). Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή πτώση του διακοσμητικού ανεμιστήρα οροφής λόγω παρατεταμένης χρήσης.



3. Nedotykajte se ventilátoru ostrými predmety.
4. Provádějte pravidelnou údržbu vysíláče dálkového ovládače, abyste zabránili ovlivnění výkonu v důsledku hromadění prachu nebo nečistot.
5. K čištění ventilátoru používejte pouze neutrální čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla. V opačném případě může dojít ke změně barvy, zhoršení kvality, snížení pevnosti nebo poškození.

Ⓜ PREDUPREŽDENIE

- Ne podstavajte ničoho pod vracajúce sa lopatky.
- Esli naobľadujete neobyčajne nepostojne vrátenie, nemedledno prekrajte eksploataciu potolného ventilatora i obratíte sa k proizveditelju, ego servisnomu predstavitelju ili opytному remontniku.
- Pri krepčení izdelja k potolku s pomôcou krokov ili drugih ustrojstv ego neobchodimo prôno zafiksovať, aby ono moglo vyderžat naľagru, v 4 raza prevyšajúcu ves potolného ventilatora
- Pred tým ka razba prevyšajúcu ves potolného ventilatora oteška dla akumuljatora.
- Vstavljajte akumuljatory s sobľudnením poljarnosti.
- Esli predlagajete hranenie neispol'zueмого ventilatora v tenehen dlôgoho vremena, akumuljatory sleduet izvleč.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для обеспечения безопасного и эффективного использования данного изделия регулярно (каждые 6 месяцев) очищайте и осматривайте его. Несоблюдение данного требования может привести к пожару, поражению электрическим током или падению декоративного потолочного вентилятора из-за длительного использования.
2. При очистке декоративного потолочного вентилятора используйте мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве (тщательно отожмите), чтобы протереть поверхность, а затем высушите ее чистой тканью.
3. Избегайте соприкосновения вентилятора с острыми предметами.
4. Осуществляйте регулярное обслуживание передатчика дистанционного управления, чтобы пыль или мусор не влияли на его работу.
5. Не используйте для очистки вентилятора моющие средства, отличные от нейтральных моющих средств или органических растворителей. Это может привести к изменению цвета, износу, снижению прочности или повреждению.

Ⓜ GYEELEM

- Ne tegyen semmilyen tárgyat a lapátok útjába
- Ha szokatlan rezgéseket tapasztal, azonnal hagyja abba a mennyezeti ventilátor használatát, és forduljon a gyártóhoz, annak szervizéhez vagy egy megfelelően képzett személyhez
- A mennyezetre való felszereléshez használt horgokat vagy más eszközöket kellően erősen kell rögzíteni ahhoz, hogy a mennyezeti ventilátor súrlódás 4-szeresét kibírják.
- Vegye le az elemfedeleket, ha szeretné betenni vagy kivenni az elemeket:
- az elemeket helyes polaritással kell behelyezni;
- ha a későbbiek hosszabb időre használaton kívüli helyezi, az elemeket el kell távolítani;

KARBANTARTÁS

1. A termék biztonságos és hatékony használata érdekében rendszeresen (6 havonta) tisztítsa meg és ellenőrizze a terméket. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy a dekoratív mennyezeti ventilátor leesését okozhatja a hosszabb használat miatt.
2. A dekoratív mennyezeti ventilátor tisztításakor használjon semleges tisztítószertrel megnedvesített, puha törölközővel (alaposan csavarja ki) a felület áttöréséhez, majd tiszta törölközővel törölje szárazra a ventilátort.
3. Ne használjon éles tárgyat a ventilátor tisztítása során.
4. Rendszeresen tisztítsa meg a távirányító adóját, hogy a por vagy törmelék ne befolyásolja annak teljesítményét.
5. A ventilátor tisztításához csak semleges tisztítószert vagy szerves oldószert használjon. Ellenkező esetben elszineződést, minőségromlást, szilárdság-csökkenést vagy termékárosodást tapasztalhat.

Ⓜ OSTRZEŻENIE

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między łopatkami.
- W przypadku zaobserwowania nietypowych ruchów oscylacyjnych należy natychmiast zaprzestać używania wentylatora sufitowego i skontaktować się z producentem, jego serwisem lub odpowiednio wykwalifikowanymi osobami.
- Mocowanie do sufitu za pomocą haków lub innych elementów powinno być wystarczająco solidne, aby wytrzymały 4-krotnie ciężaru wentylatora sufitowego.
- Aby włożyć lub wyjąć baterię, zdjąć pokrywę baterii:
- Bateria należy wkładać z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
- Jeżeli urządzenie ma być przechowywane nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

KONSERWACJA

1. Aby zapewnić bezpieczne i wydajne użytkowanie tego produktu, należy go regularnie czyścić i sprawdzać (co 6 miesięcy). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi pożarem, porażeniem elektrycznym lub upadkiem ozdobnego

wentylatora sufitowego w wyniku długotrwałej eksploatacji.

2. Do czyszczenia ozdobnego wentylatora sufitowego używaj miękkiej ściereczki nasączonej neutralnym detergentem (po dokładnym wyciśnięciu), przetrzyj nią powierzchnię, a następnie wytrzyj do sucha czystą szmatką.
3. Nie dotykaj wentylatora ostrzymi narzędziami.
4. Konserwuj regularnie pilot zdalnego sterowania, aby zapobiec zakłóceniom w jego działaniu spowodowanym przez kurz lub brud.
5. Do czyszczenia wentylatora używaj wyłącznie neutralnych detergentów lub rozpuszczalników organicznych. Stosowanie nieodpowiednich środków może spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości, zmniejszenie wytrzymałości lub uszkodzenie produktu.

Ⓜ VAROVANIE

- Nekladte žiadne predmety do cesty lopatkám
- Ak pozorujete nezvyčajný oscilujúci pohyb, okamžite prestaňte stropný ventilátor používať a kontaktujte výrobcu, jeho servisného zástupcu alebo vhodne kvalifikovanú osobu
- Na pripavenie k stropu použite háčiky alebo iné zariadenia a upevnite ich dostatočne silno tak, aby vydržali 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora
- Na vloženie alebo vybratie batérie odoberte kryt batérie:
- batérie sa musia vložiť so správnou polaritou;
- ak sa spotrebič na dlhší čas nepoužíva a uskladní sa, musia sa batérie vybrať;

ÚDRŽBA

1. Aby ste zaistili bezpečné a efektívne používanie tohto výrobku, pravidelne ho čistite a kontrolujte (každých 6 mesiacov). Ak tak neurobite, môže to mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo pád dekoratívneho stropného ventilátora v dôsledku jeho dlhodobého používania.
2. Pri čistení dekoratívneho stropného ventilátora používajte mäkkú handričku navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom (dôkladne ju vyžmýkajte) na utretie povrchu a potom ho osušte čistou handričkou.
3. Nedotýkajte sa ventilátora ostrými predmetmi.
4. Pravidelne udržiavajte vysieláč diaľkového ovládania, aby ste zabránili tomu, aby došlo k negatívnemu ovplyvneniu jeho výkonu prachom alebo nečistotami.
5. Na čistenie ventilátora nepoužívajte iné čistiace prostriedky ako neutrálne čistiace prostriedky alebo organické rozpúšťadlá. Môže to spôsobiť zmenu jeho farby, znehodnotenie, zníženie pevnosti alebo poškodenie.

Ⓜ OPOZORILO

- Ne postavljajte nobenih predmetov na pot rezil.
- Če opazite neobičajno nihajoče gibanje, takoj prenehajte uporabljati stropni ventilator in stopite v stik s proizvajalcem, njegovim servisem ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Za pritrditev ventilatorja na strop uporabite kavlje ali druge naprave, ki so zasnovane za prenašanje 4-kratnika teže stropnega ventilatorja.
- Odstranite pokrov za baterije, da baterije, da ventilator vstavite ali jih odstranite.
- Baterije je treba vstaviti glede na pravilno polariteto.
- Če aparat dlje časa shranite ob neuporabi, odstranite baterije.

VZDRŽEVANJE

1. Da bi zagotovili varno in učinkovito uporabo tega izdelka, ga redno čistite in pregledujte (vsakih 6 mesecev). Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali padca dekorativnega stropnega ventilatorja zaradi dolgotrajne uporabe.
2. Pri čiščenju dekorativnega stropnega ventilatorja uporabite mehko krpo, navlaženo z nevtralnimi detergentom (temeljito jo ožemite), da obrišete površino, nato pa ga posušite s čisto krpo.
3. Izogibajte se dotikanju ventilatorja z ostrimi predmeti.
4. Redno vzdržujte oddajnik daljinskega upravljalnika, da preprečite, da bi prah ali nečistoče vplivali na njegovo delovanje.
5. Za čiščenje ventilatorja ne uporabljajte drugih detergentov razen nevtralnega detergenta ali organskih topil. To bi lahko povzročilo razbarvanje, razkroj, zmanjšano trdnost ali poškodbe.

Ⓜ UYARI

- Kanatların yoluna herhangi bir nesne yerleştirmeyin
- Beklenmedik bir salınım hareketi gözlenirse, tavan ventilatörünü kullanmayı derhal bırakın ve üretici, yetkili servis veya uygun şekilde yetkili kişilerle irtibata geçin
- Tavana kanca veya benzeri aparatlarla montaj yaparken montajın ventilatörün ağırlığını 4 katını taşıyabilecek gücü olduğundan emin olun.
- Pili takmak veya çıkarmak için pil kapagını çikarm:
- piller, kutuları doğru olakla cıkaklımaldr;
- cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmadan saklanacaksa, piller çıkarılmalıdır;

BAKIM

1. Bu ürünün güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için düzenli olarak (her 6 ayda bir) temizleyin ve inceleyin. Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya uzun süreli kullanımı nedeniyle dekoratif tavan ventilatörünün düğmesi meydana gelebilir.
2. Dekoratif tavan ventilatörünü temizlerken yüzeyini silmek için nör bir deterj-

анла немилдиримш ымушак бир без кullанн (йиче сикн), ардиндан темиз бир безле курулайн.

3. Keskin nesnelerle fana dokunmaktan kaçınınız.

4. Toz veya kalıntılardan performansını etkilemesini önlemek için uzaktan kumandanın vericisinin bakımını düzenli olarak yapınız.

5. Fanı temizlemek için nötr deterjan veya organik çözücüler dışında deterjan kullanılmayın. Aksi takdirde renk değişikliğine, bozulmaya, dayanıklılığın azalmasına veya hasara neden olabilir.

Ⓜ UPOZORENJE

- Nemojte postavljati nikakve objekte na putanju lopatica ventilatora.
- Ako učite neobičajene oscilirajuće kretanje, odmah prestanite upotrebljavati stropni ventilator i obratite se proizvođaču, serviseru ili odgovarajuće kvalificiranim osobama.
- Za pričvršćivanje na strop s pomoću kuka ili drugih uređaja potrebno je učvrstiti s dovoljnom snagom da izdrži četiri puta veću težinu stropnog ventilatora.
- Uklonite poklopac baterija da biste umetnuli ili izvadili baterije.
- Baterije se moraju umetnuti vodeći računa o ispravnom polaritetu.
- Ako uređaj nećete upotrebljavati duže vremena, morate ukloniti baterije.

ODRŽAVANJE

1. Kako biste osigurali sigurnu i učinkovitu uporabu ovog proizvoda, redovito ga čistite i pregledavajte (svakih 6 mjeseci). Ako to ne činite, može doći do požara, strujnog udara ili pada ukrasnog stropnog ventilatora uslijed produljene uporabe.
2. Prilikom čišćenja ukrasnog stropnog ventilatora upotrijebite meku krpu navlaženu neutralnim deterdžentom (temeljito jo ocijedite) kako biste obrisali površinu, a zatim ga osušite čistom krpom.
3. Izbjegavajte dodirivanje ventilatora ostrim predmetima.
4. Redovito održavajte odašiljač daljinskog upravljača kako biste spriječili da prašina ili nečistoće utječu na njegov rad.
5. Za čišćenje ventilatora nemojte koristiti druge deterdžente osim neutralnog deterdženta ili organskih otapala. To može uzrokovati promjenu boje, dotrajalost, smanjenu snagu ili oštećenje.

Ⓜ AVERTIZARE

- Nu amplasați obiecte în calea paletelor
- Dacă se observă o mișcare oscilantă neobișnuită, opriți imediat utilizarea ventilatorului de tavan și contactați producătorul, agentul său de service sau persoane calificate în mod corespunzător
- Pentru fixarea pe tavan cu ajutorul cârligelor sau a altor dispozitive, se fixează cu forță suficientă pentru a rezista la o greutate de 4 ori mai mare decât cea a ventilatorului de tavan
- Scoateți capacul bateriei pentru a introduce sau scoate bateriile:
- bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă;
- dacă dispozitivul urmează să fie depozitat și nefolosit pentru o perioadă de timp, bateriile trebuie scoase;

ІНТРЕТІНЕРЕ

1. Pentru a asigura utilizarea sigură și eficientă a acestui produs, curățați-l și inspecțiați-l în mod regulat (la fiecare 6 luni). Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendii, electrocutare sau căderea ventilatorului decorativ de tavan din cauza utilizării prelungite.
2. Când curățați ventilatorul decorativ de tavan, utilizați o cârpă moale umezită cu un detergent neutru (stoarceți bine) pentru a șterge suprafața, apoi uscați-o cu o cârpă curată.
3. Evitați atingerea ventilatorului cu obiecte ascuțite.
4. Întrețineți în mod regulat transmiiătorul telecomenzii pentru a preveni posibilitatea ca praful sau resturile să li afecteze performanța.
5. Nu utilizați ali detergenți decât detergenți neutri sau solvenți organici pentru a curăța ventilatorul. Acest lucru poate provoca decolorarea, deteriorarea, rezistența redusă sau defectarea.

Ⓜ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте обект на пътя на лопатките
- Ако се наблюдава необичайно колебателно движение, незабавно спрете таваниния вентилатор и се свържете с произвождителя, негов сервисен представител или поддържащо квалифицирано лице
- При закрепване към тавана с помощта на куки или други устройства трябва да се фиксира с достатъчна здравина, за да издържи тепло 4 пъти по-голямо от тежестта на вентилатора
- Отстранете капака на отделението за батерии и поставете или извадете батерията:
- батериите трябва да се поставят с правилната полярност;
- ако уредът ще се съхранява за продължителен период на неупотреба, батериите трябва да се извадят;

ПОДДРЪЖКА

1. За осигуряване на безопасна и ефективна употреба на този продукт го почиствайте и проверявайте редовно (на всеки 6 месеца). Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или падане на декоративния таванен вентилатор поради продължителна употреба.

2. За почистване на декоративния таванен вентилатор използвайте мека кърпа, навлажнена с неутрален почистващ препарат (изстискайте я добре), за да избършете повърхността, след което я подсушете с чиста кърпа.

3. Избягвайте докосването на вентилатора с остри предмети.

4. Редовно извършвайте поддръжка на предавателя на дистанционното управление, за да предотвратите въздействието на прах или замърсявания върху работата му.

5. Не използвайте други препарати освен неутрални почистващи препарати или органични разтворители за почистване на вентилатора. Това може да причини промяна в цвета, захвабяване, намаляване на здравината или повреда.

Ⓜ HOIATUS!

- Ärge asetaşe labade liikumisteele mingeid esemeid
- Tavatu kõikuva liikumise täheldamisel lõpetage kohe laeventilatori kasutamine ja võtke ühendust tootja, tema teenindusesindaja või sobiva kvalifikatsiooniga isikuga
- Lakke kinnitamiseks tuleb kasutada konkse või muud vahendeid, mis on piisavalt tugevad, et taluda laeventilatori 4-kordset kaalu
- Patarei sisestamiseks või väljavõtmiseks eemaldage patareikate:
- patareide sisestamiseks tuleb järgida nende polaarsust;
- kui seadet on plaanis pikema perioodi vältel mitte kasutada, tuleb patareid seadmest välja võtta;

HOOLDAMINE

1. Ohutuks kasutamiseks puhasta ja kontrolli toodet regulaarselt (iga 6 kuu järel). Selle eiramisel võib pikaajalisel kasutamisel dekoratiivne laeventilator põhjustada tulekahju, elektrioõhi või võib alla kukkuda.
2. Dekoratiivse laeventilatori pinna puhastamiseks kasuta neutraalse pesuvahendiga niisutatud pehmet lappi (vääna seda põhjalikult), seejärel kuivata puhta lapiga.
3. Väldi ventilatori kontakti terava esemega.
4. Hoolda regulaarselt kaugjuhtimispuldi saatjat, et tolm või praht ei mõjutaks selle toimimist.
5. Ära kasuta ventilatori puhastamiseks muud kui neutraalset puhastusvahendit või orgaanilist lahustit. See võib põhjustada värvimuutust, halvenemist, tugevuse vähenemist või kahjustust.

Ⓜ ISPÉJIMÁS

- Nedekite jokių daiktų ant peilių trajektorijos.
- Pastebėję neįprastą svyravimą, nedelsdami nustokite naudoti lubinį ventiliatorių ir kreipkitės į gamintoją, jo techninės priežiūros atstovą arba tinkamai kvalifikuotus asmenis.
- Tvirtinant prie lubų, kabliai ar kiti įtaisai turi būti pritvirtinti taip, kad atlaikytų 4 kartus didesnę svorį nei sveria lubinis ventiliatorius.
- Norėdami įdėti arba išimti baterijas, numikite baterijų skyriaus dangtelį:
- baterijas reikia įdėti tinkamu poliškumu;
- jei prietaisas bus ilgai laikomas nenaudojamas, baterijas reikėtų išimti;

PRIEŽIŪRA

1. Kad užtikrintumėte saugų ir efektyvų šio gaminio naudojimą, reguliariai (kas 6 mėnesius) jį valykite ir tikrinkite. Jei to nepadarysite, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba dekoratyvinis lubų ventiliatorius gali nukristi dėl ilgo naudojimo.
2. Valydami dekoratyvinių lubų ventiliatorių, paviščių nuvalykite minkšta šluoste, sudrėkinta neutraliu plovikliu (gerai ją išgręžę), tada nusausinkite švaria šluoste.
3. Venkite liesti ventiliatorių aštriais daiktais.
4. Reguliariai prižiūrėkite nuotoliniu valdymo pultu siųstuvą, kad dulkės ar šiukšlės neturėtų įtakos jo veikimui.
5. Ventiliatorių valyti naudokite tik neutralius ploviklius arba organinius tirpiklius. Kitokie plovikliai gali pakeisti ventiliatoriaus spalvą, jį sugadinti, sumažinti jo galį ar sugadinti.

Ⓜ BRĪDĪNĀJUMS

- Nenovietojiet nekādus priekšmetus ierices lāpštnju ceļā;
- Ja tiek novērota nepārasta svārstību kustība, nekavējoties pārtrauciet izmantot griestu ventilatoru un sazinieties ar ražotāju, tā servisa pārstāvi vai atbilstoši kvalificētām personām;
- Piestiprināšanai pie griestiem, izvēlieties ākus vai citas ierices, stiprinājumam jānodrošina pietiekama svara izturība, kas 4 reizes pārsniedz griestu ventilatora svaru.
- Lai ievietotu vai izņemtu baterijas, noņemiet bateriju vāciņu:
- baterijas jāievieto ar pareizu polaritāti;
- ja ierici paredzēts uzglabāt neizmantojot kādu laiku, baterijas jāizņem;

UZTURĒŠANA

1. Lai nodrošinātu drošu un efektīvu šī produkta lietošanu, regulāri tīriet un pārbaudiet to (ik pēc 6 mēnešiem). Pretējā gadījumā ilgstošas lietošanas rezultātā var rasties aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai dekoratīvais griestu ventilators var nokrist.

2. Tirot dekorativno griestu ventilatoru, izmantojiet mikstu drānu, kas samērā nēitrāla mazgāšanas līdzekli (rupīgi izžmiedzot lieko mitrumu), lai noslaucītu virsmu, un pēc tam nosusiniet to ar tīru drānu.
3. Nepieskarieties ventilatoram ar asiem priekšmetiem.
4. Regulāri veiciet tīrīšanas pults rādītāja apkopi, lai novērstu putekļu vai gružu ietekmi uz tā veikspēju.
5. Ventilatora tīrīšanai izmantojiet tikai nēitrālus mazgāšanas līdzekļus vai organiskus šķīdinātājus. Citu līdzekļu izmantošana var izraisīt krāsas izmaiņas, izpildījuma pasliktināšanos, samazināt ierīces izturību vai sabojāt ierīci.

Ⓜ UPOZORENJE

- Nēmojiet postāvjātājai nēikakve predmēta na putānju lopaticā.
- Ako uočite neobičajeno osciliranje kretanje, odmah prestanite da koristite plafonski ventilator i njegovom predstavniku za korisničku podršku ili odgovarajućem kvalifikovanom licu.
- Kod pričvršćivanja na plafon pomoću kuka ili drugih sredstava, mora se pričvrstiti uz dovoljnu čvrstinu da može nositi 4 puta veću težinu od plafonskog ventilatora
- Skinite poklopac baterije prilikom postavljanja i vađenja baterije.
- Postavljajte baterije vodeći računa o odgovarajućem polaritetu.
- Ako uredaj ne koristite duže vreme, izvadite baterije.

Odžavanje

1. Da biste osigurali bezbednu i efikasnu upotrebu ovog proizvoda, redovno ga čistite i pregledajte (na svakih 6 meseci). U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili pada dekorativnog plafonskog ventilatora usled duge upotrebe.
2. Za čišćenje dekorativnog plafonskog ventilatora koristite meku krpu navlaženu neutralnim deterdžentom (dobro je iscedite) kojom ćete prebrisati površinu, a zatim je osušiti čistom krpom.
3. Ne dodirujte ventilator ostrim predmetima.
4. Redovno održavajte predviđeni daljinski upravljač da prašina ili pravišina ne bi uticala na njegove performanse.
5. Za čišćenje ventilatora nemojte koristiti druge deterdžente osim neutralnog deterdženta ili organskih rastvarača. To može izazvati promenu boje, propadanje, smanjenje čvrstoće ili oštećenje.

Ⓜ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не підставляйте нічого під лопати, що обертаються.
- Якщо ви помітили незвичайне непослідине обертання, відразу припиніть експлуатацію стельового вентилятора та зверніться до виробника, сервісного агента або кваліфікованих ремонтників.
- Криплення до стелі за допомогою гаків або інших пристроїв має бути достатньої міцності, щоб витримувати вагу, яка в 4 рази перевищує вагу стельового вентилятора
- Щоб вставити або витягнути акумулятор, зніміть кришку відсіку акумулятора.
- Вставляйте акумулятори з дотриманням полярності.
- Відпрацьовані акумулятори слід витягнути з вентилятора та безпечно утилізувати.
- Якщо вентилятор планується зберігати впродовж тривалого часу, слід витягнути акумулятори.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Для забезпечення та ефективного використання цього виробу регулярно чистіть та оглядайте його (кожні 6 місяців). Якщо цього не робити, ви нарахасте себе на ризик ураження струмом або падіння декоративного вентилятора зі стелі внаслідок тривалої експлуатації.
2. Для чистення декоративного стельового вентилятора використовуйте м'яку тканину, змочену неагресивним мийним засобом (детально вимийте її перед використанням), щоб протерти поверхню, а потім витерти її сухою чистою ганчіркою.
3. Уникайте контакту вентилятора з гострими предметами.
4. Регулярно протирайте пульт дистанційного керування, щоб пил або сміття не впливали на його роботу.
5. Для чистення вентилятора використовуйте тільки неагресивні або органічні мийні засоби. Інакше чистення може призвести до втрати фарби, псування, погіршення міцності або пошкодження.

Ⓜ ЕСКЕРТУ

- Қалақшалар жолын бөгейтін ешқандай заттар қоймаңыз
- Егер ерекше тербелмелі қозғалыс байқалса, төбе желдеткішін пайдалануды дереу тоқтатып, өндірушіге, оның сервистік агентіне немесе білікті маманына хабарласыңыз
- Төбеге бекіту үшін ілмектерді немесе басқа құрылғыларды пайдаланып, төбеге арналған желдеткіштің салмағынан 4 есе артық салмаққа төтеп беретін желіктің беріктігінен бекітілуі керек
- Батареяны салу немесе шығару үшін батарея қақпағын шешіп алыңыз:
- батареяларды дұрыс полярлықты сақтай отырып орнату керек;
- аспап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларын шығарып алу қажет;

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Осы өнімді қауіпсіз және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін оны үнемі (6 ай сайын) тазалап, тексеріп отырыңыз. Оны орындамаған жағдайда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан өртке, электр тогының соғуына немесе сәндік төбелік желдеткіштің құлауына әкелуі мүмкін.
2. Сәндік төбелік желдеткішті тазалау кезінде бетін сұрту үшін бейтарап жуғыш затпен желдеткіштің сыртынан жұмсақ матаны қолданыңыз (оны жақсылық арал), содан кейін тазалаған кезінде бетін сұрту үшін бейтарап еріткіштерден басқа жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Мұны істеу түсінік өзгеруіне, нашарлауына, беріктігінің төмендеуіне немесе зақымдануына әкелуі мүмкін.
3. Желдеткішті өткір заттармен ұстамаңыз.
4. Шаң немесе қырық оның жұмысына әсер етпеу үшін қашықтан басқару пультінің тартқышын үнемі күтіп ұстаңыз.
5. Желдеткішті тазалау үшін бейтарап жуғыш зат немесе органикалық еріткіштерден басқа жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Мұны істеу түсінік өзгеруіне, нашарлауына, беріктігінің төмендеуіне немесе зақымдануына әкелуі мүмкін.

Ⓜ Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden. Ⓜ This product is not a toy. It should not be left unattended in the hands of children or operated by children. Ⓜ Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé dans les mains d'un enfant sans surveillance, ou être utilisé par un enfant. Ⓜ Questo prodotto non è un gioco. Non deve essere lasciato nelle mani dei bambini senza controllo. Non deve essere maneggiato da bambini. Ⓜ Este producto no es un juguete. No debe dejarse al alcance de niños sin vigilancia adulta. En ningún caso puede ser utilizado por niños. Ⓜ Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem vigilância nas mãos de crianças e nem deve ser utilizado por elas. Ⓜ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη από τα χέρια παιδιών ή να χρησιμοποιείται από παιδιά. Ⓜ Dit product is geen speelgoed. Het mag niet onbeheerd in de handen van kinderen worden gelaten en mag evenmin door kinderen gebruikt worden. Ⓜ Den här produkten är ingen lek sak. Den bör inte lämnas obevakad med barn eller hanteras av barn. Ⓜ Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tulisi jättää ilman valvontaa lasten käsiin eikä lasten tulisi käyttää sitä. Ⓜ Dette produktet er ikke noe leketøy. Det bør ikke forblt uten oppsyn i hendene på barn og heller ikke bør det betjenes av barn. Ⓜ Dette produkt er ikke legetøj. Det må ikke efterlades uden opsyn indfor børn, særkevidde eller betjenes af børn. Ⓜ Tento výrobek není hračka. Nesmí být ponecháván bez dozoru v dosahu dětí a nesmí být dětmi obsluhováán. Ⓜ Это изделие — не игрушка. Не разрешайте детям использовать его или держать в руках без присмотра взрослых. Ⓜ A termék nem játék. Gyermek kezében, illetve gyermekkel általi használat közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Ⓜ Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien pozostawać bez nadzoru w rękach dzieci ani być przez nie używany. Ⓜ Tento výrobek nie je hračka. Nemal by sa nechávať bez dozoru v rúkach detí a tie by ho nemali používať. Ⓜ Ta proizvod ni igračka. Ni ga dovoljeno pustiti brez nadzora v rokah otrok ali omogočiti nenadzorovane uporabe s strani otrok. Ⓜ Bu ürün oyuncak değildir. Çocukların ellerinde gözetimsiz bir şekilde bırakılmamalı veya çocukların çalıştırmasında izin verilmemelidir. Ⓜ Ovaj proizvod nije igračka. Ne smije se ostaviti bez nadzora u rukama djece i djeca ga ne smiju koristiti. Ⓜ Acest produs nu este o jucărie. Nu trebuie lăsat nesupravegheat în mâinile copiilor sau manevrat de către aceștia. Ⓜ Tova izdelje ne e igračka. To ne trbiaba da se ostava brez nadzora v ruyete na deca ili da se izpolnava ot deca. Ⓜ Käesolev toode ei ole mänguasi. Seda ei tohi jätta järelevalveta laste kätte ega nende kasutusse. Ⓜ Šis prietaisas nėra žaislas. Jo nereikėtų palikti be priežiūros šalia vaikų. Ⓜ Ši elektroieris nav raltlieta. Neļaujiet šo produktu izmantot vai ar to spēlēties bērniem, un neatstājat bērnu nepiekatītus ar pieeju ierīcei. Ⓜ Ovaj proizvod nije igračka. Ne treba da se ostavlja bez nadzora u rukama dece i ne smeju ga koristiti deca. Ⓜ Цей виріб — не іграшка. Не дозволяйте дітям використовувати його або тримати в руках без нагляду дорослих. Ⓜ Бұл құрал — ойыншық емес. Оны балалардың қолында қараусыз қалдыруға немесе балаларға пайдалануға беруге болмайды.

⑤ Hiermit erklärt LEDVANCE, dass die Funkanlage mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frequenzbänder: 2.4 GHz, max. RF-Ausgangsleistung -3 dBm.

⑥ Hereby, LEDVANCE declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frequency Bands: 2.4 GHz, max. RF output power -3 dBm.

⑦ Par la présente, LEDVANCE déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Bandes de fréquences : 2.4 GHz, max. Puissance de sortie RF -3 dBm.

⑧ Con la presente, LEDVANCE dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Bande di frequenza: 2.4 GHz, max. potenza di uscita RF -3 dBm.

⑨ Por la presente, LEDVANCE declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Bandas de frecuencia: 2.4 GHz, potencia de salida de RF máx.: -3 dBm.

⑩ A LEDVANCE declara por esta via que o tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Bandas de frequência: 2.4 GHz, máx. potência de saída RF -3 dBm.

⑪ Με το παρόν, η LEDVANCE δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Ζώνες συχνότητας: 2.4 GHz, μέγ. ισχύς εκπομπής RF -3 dBm.

⑫ Hierbij verklaart LEDVANCE dat de radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frequentiebanden: 2.4 GHz, max. RF-uitgangsvermogen -3 dBm.

⑬ LEDVANCE försäkrar härmed att radioutrustningen överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvensband: 2.4 GHz, max. RF-utgångseffekt -3 dBm.

⑭ LEDVANCE vakuuttaa täten, että radiolaitteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU mukainen, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla osoitteessa <https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Taajuuskaistat: 2.4 GHz, RF-lähtöteho enintään -3 dBm.

⑮ Herved erklærer LEDVANCE at radioudstyret samsvares med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvensband: 2.4 GHz, maks RF-utgangseffekt -3 dBm.

⑯ LEDVANCE erklærer hermed, at radioudstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseerklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvensbånd: 2.4 GHz, maks. RF-udgangseffekt -3 dBm.

⑰ Spoločnosť LEDVANCE týmto prohlašuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prohlásení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvenci pásmo: 2.4 GHz, maks. RF výstupný výkon -3 dBm.

⑱ Настоящим компания LEDVANCE заявляет, что характеристики данного радиособорудования соответствуют требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по ссылке:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Частотный диапазон: 2.4 ГГц, макс. ВЧ-мощность на выходе: -3 дБ/мВт.

⑲ A LEDVANCE ezúton kijelenti, hogy a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelősi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvenciasávok: 2.4 GHz, max. RF kimeneti teljesítmény -3 dBm.

⑳ Nijnejszym LEDVANCE oświadczam, że urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Pasma częstotliwości: 2.4 GHz, maks. Moc wyjściowa RF -3 dBm.

㉑ Spoločnosť LEDVANCE týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvenci pásmo: 2.4 GHz, max. RF výstupný výkon -3 dBm.

㉒ Podjetje LEDVANCE izjavlja, da je radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvenčni pasovi: 2.4 GHz, najv. izhodna moč radijske frekvence -3 dBm.

㉓ LEDVANCE, igbu beleegele radiyo ekipmanin 2014/53/AB sayılı Yönergeye uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnini şu internet adresinden ulaşılabilir:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekans Bantları: 2.4 GHz, maks. RF çıkış gücü -3 dBm.

㉔ Društvo LEDVANCE ovime izjavljuje da je radiofrekvencijska oprema u skladu s odredbama Direktive 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Frekvencijski opsezi: 2.4 GHz, maks. RF izlazna snaga -3 dBm.

㉕ Prin prezenta, LEDVANCE declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Benzi de frecvență: 2.4 GHz, putere max. de ieșire RF -3 dBm.

㉖ С настоящим LEDVANCE деклариря, че радиосъоръжението е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Честотни ленти: 2.4 GHz, макс. Радиочестотна изходна мощност -3 dBm.

㉗ Käesolevaga LEDVANCE kinnitab, et raadioseadmed on direktiivi 2014/53/EL kohased. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Sagedusalaad: 2.4 GHz, maks RF-väljundvõimsus on -3 dBm.


㉘ Šiuo dokumentu LEDVANCE pareiškia, kad radio ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete, šiuo adresu:
<https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.
 Dažnių juostos: 2.4 GHz, maks. RD išėjimo galia -3 dBm.

㉙ Ar šo LEDVANCE pažino, ka radioiekārtā atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:
<https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.
 Frekvenču joslas: 2.4 GHz, maks. RF iezājs jauda -3 dBm.

㉚ Ovime LEDVANCE izjavljuje da je radio-oprema saobrazna sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o saobraznosti dostupan je na sledecoj internet adresi:
<https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.
 Frekvencijski opsezi: 2.4 GHz, maks. RF izlazna snaga -3 dBm.

㉛ Ціа компания LEDVANCE заявляе, що радіобладнання відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний на сайті:
<https://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity>.
 Частотні діапазони: 2.4 ГГц, макс. Вихідна радіочастотна потужність: -3 дБм.

㉜ Осылайша, LEDVANCE радіо обладнання 2014/53/ЕU директивасына сәйкестігін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні келесі интернет мекенжайында қолжетімді:
<https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.
 Жіліклік диапазондары: 2.4 ГГц, макс. РЖ шығыс қуаты -3 dBm.

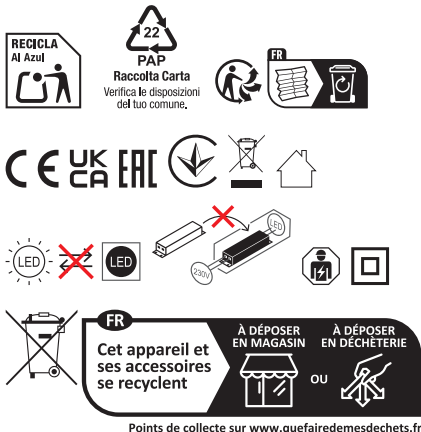

G11264462
09.03.2026



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom