

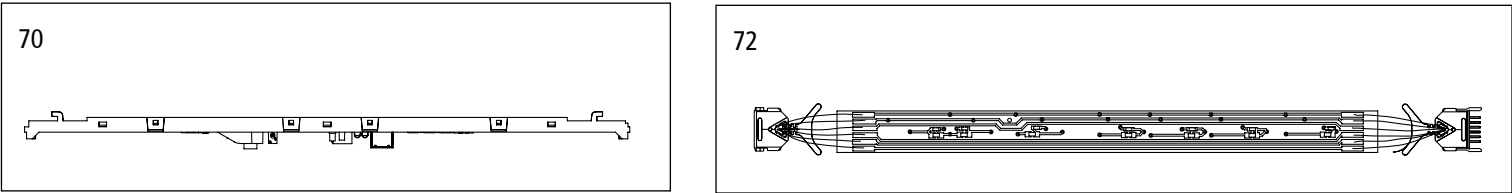
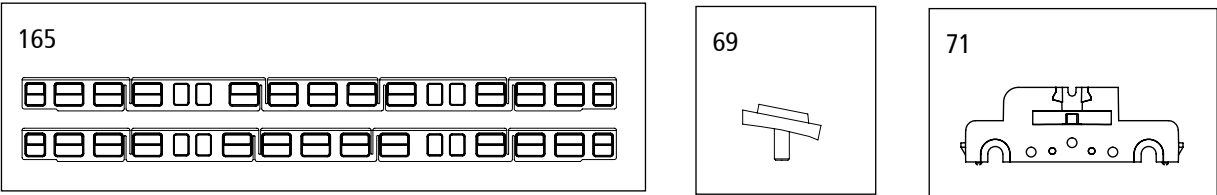


Mittelwagen / middle car / Voiture intermédiaire / Tussenrijtuig

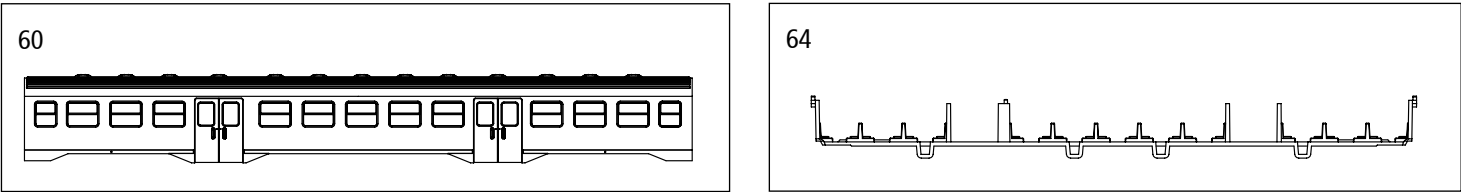

ERSATZTEILE TRIEBZUG BR 624 N

Spare parts • Pièces de rechange • Reserveonderdelen

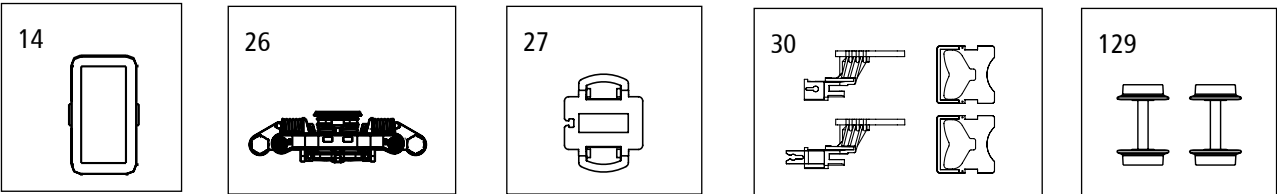








PluX12

40264 Gleichstrom DC

0-12 V

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

Endwagen 1 + 2 / top car 1 + 2 / Voiture pilote 1 + 2 / Koprijtuig 1 + 2

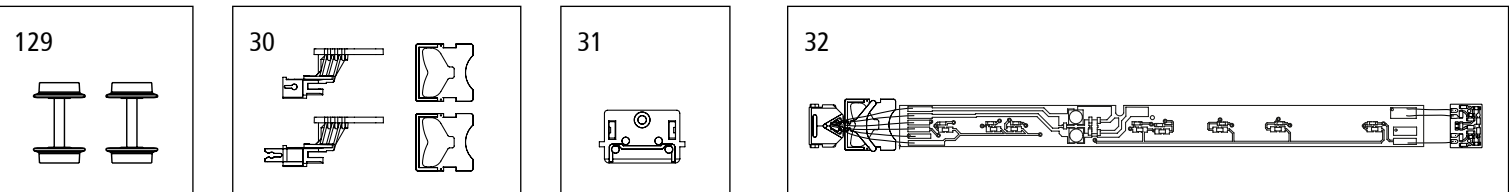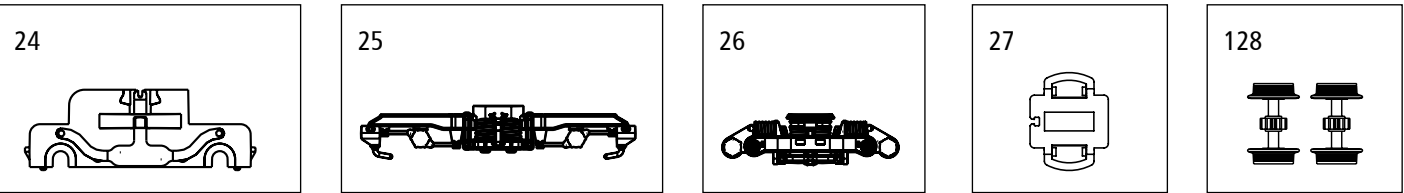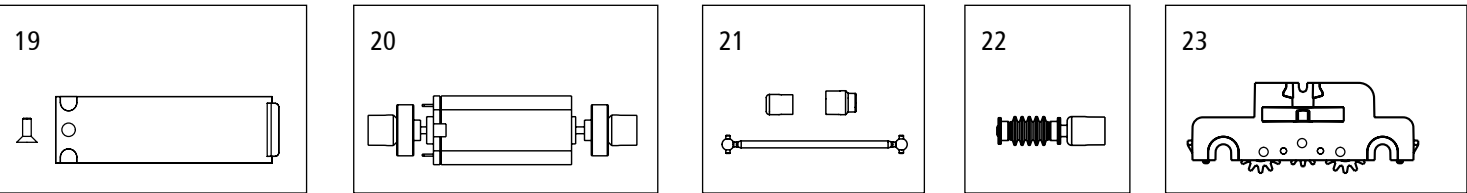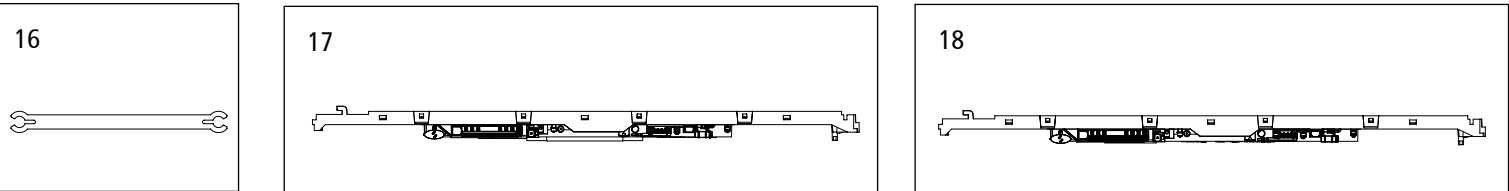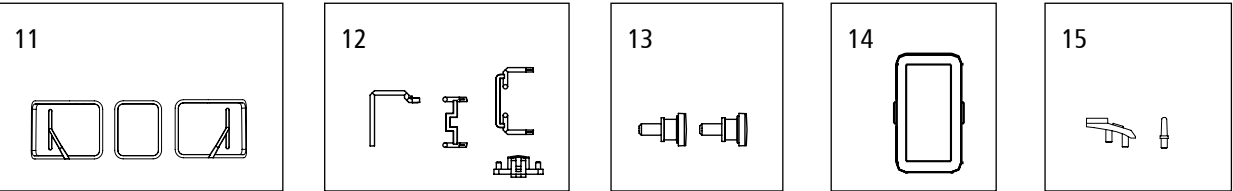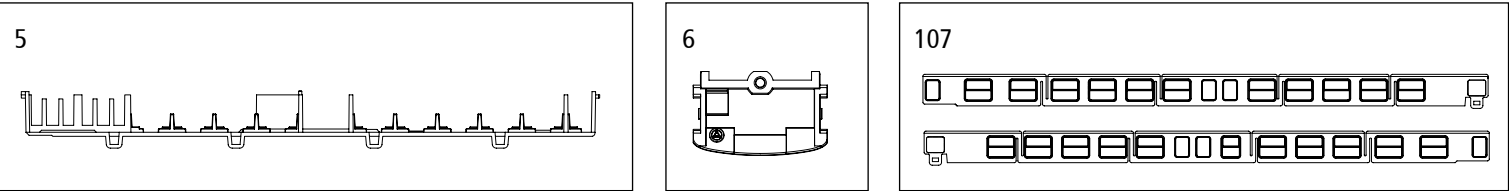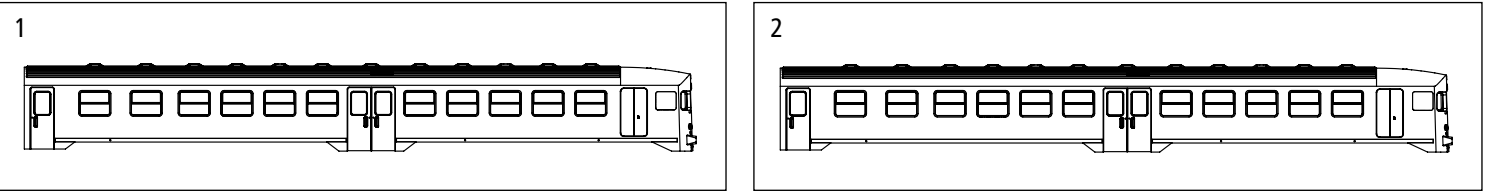

ERSATZTEILE TRIEBZUG BR 624 N

Spare parts • Pièces de rechange • Reserveonderdelen

Endwagen 1 + 2 / top car 1 + 2 / Voiture pilote 1 + 2 / Koprijtuig 1 + 2

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse, Endwagen mit Motor, (mit Fenster) / Body, end car w motor, (with window)	40264-01	14
Gehäuse, Endwagen ohne Motor, (mit Fenster) / Body, end car w/o motor, (with window)	40264-02	14
Inneneinrichtung / Interior design	40260-05	8
Führerstand / Driver's cab	40260-06	7
Seitenfenster EW / Side windows, end cars	40260-107	9
Frontfenster (3-teilig) / Front windows (set of 3)	40260-11	8
Leuchtstäbe, Lichtabdeckung (4-teilig) / Light bars, Light cover (set of 4)	40260-12	8
Puffer (2 Stck.) / Buffer (set of 2)	40260-13	6
Faltenbalg / Bellow	40260-14	7
Antenne, Schlot / Antenna, chimney	40260-15	7
Kuppelstange / Coupler	40260-16	6
Rahmen, Endwagen mit Motor / Chassis, end car w motor	40264-17	13
Rahmen, Endwagen ohne Motor / Chassis, end car w/o motor	40264-18	13
Dekoderdeckel mit Schraube / Cover decoder w screw	40260-19	7
Motor, komplett / Motor, complete	40264-20	13
Kardanwelle, Buchsen / Cardan shaft, Ball shaft connector	40260-21	7
Schneckenachse / Shaft-wheel/worm	40260-22	9
Getriebegehäuse mit Zahnräder (Endwagen mit Motor) / Gear body w gears (end car w motor)	40260-23	11
Getriebegehäuse mit Schleiffeder (Endwagen ohne Motor) / Gear body w loco contact plate front (end car w/o motor)	40260-24	9
Drehgestell, vorne / Bogie, front	40260-25	8
Drehgestell / Bogie	40260-26	8
Drehgestellhalter / Gear body holder	40260-27	7
Radsatz mit Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w traction tires (set of 2)	40260-128	9
Radsatz ohne Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w/o traction tires (set of 2)	40260-129	9
Kurzkupplung Buchse/Stecker + Abdeckung / Short coupler bush/pin + Short coupler cover	40264-30	7
Lichtmaske Beleuchtungsplatine / Light mask light board	40260-31	7
Leiterplatte, Endwagen mit Motor / PCB, end car w motor	40264-32	16
Leiterplatte, Endwagen ohne Motor / PCB, end car w/o motor	40264-33	16
Hauptplatine / Main board	40260-34	10
Überbrückungsstecker / Bridge connector	40200-51	8
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	46242	
Soundmodul + Lautsprecher / Sound module w loud-speaker	46192	
PIKO SmartDecoder 4.1 PluX12 / PIKO SmartDecoder 4.1 PluX12	46401	

*Preisgruppe *price category

Mittelwagen / middle car / Voiture intermédiaire / Tussenrijtuig

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Faltenbalg / Bellow	40260-14	7
Drehgestell / Bogie	40260-26	8
Drehgestellhalter / Gear body holder	40260-27	7
Radsatz ohne Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w/o traction tires (set of 2)	40260-129	9
Kurzkupplung Buchse/Stecker + Abdeckung / Short coupler bush/pin + short coupler cover	40264-30	7
Gehäuse, Mittelwagen (mit Fenster) / Body, middle car (with window)	40264-60	13
Inneneinrichtung / Interior design	40260-64	8
Seitenfenster / Side window	40260-165	9
Schlot / Chimney	40260-69	6
Rahmen / Chassis	40260-70	13
Getriebegehäuse / Gear body	40260-71	8
Leiterplatte / PCB	40264-72	15

*Preisgruppe *price category

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internet-adresse verfügbar: <https://www.piko.de/konform>

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen diesen reklamieren, bitten wir sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationsschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

EU Declaration of Conformity

PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>

Complaint note:

Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.