

PIKO Art.-Nr.:
#56301 Lok-Öl (50 ml)
#56300 Lok-Öler mit Feindosierung

Oil

PIKO Art.-Nr.:
#56301 Loco-Oil
#56300 Precision engine oiler w fine dosage

Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl!
Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

Haftreifenwechsel
Change the Traction tires

Bedienungsanleitung Diesellokomotive G 1206 N

Instructions for use: diesel locomotive
Manuel d'utilisation pour locomotive diesel
Gebruiksaanwijzing locomotief

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

40487 Gleichstrom DC
0-12 V

Decodereinbau:
Installing Decoder / Installation du décodeur /
Inbouw decoder

*1
#46502
PSD XP Next18
Nicht enthalten!
Not included!
Non inclus!
Niet inbegrepen!

*2
Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!

1

2

3

4

*2

*1

EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.piko.de/konform>



EU Declaration of Conformity
PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>

(D) Hinweis: Sicherheitshinweise in weiteren Sprachen finden Sie unter: www.piko-shop.de	(GB) Please note: Safety instructions in other languages, please see: www.piko-shop.de	(F) Conseil: Des consignes de sécurité dans d'autres langues peuvent être trouvées sur: www.piko-shop.de	(NL) Attentie: Veiligheidsinstructies in andere talen zijn te vinden op: www.piko-shop.de
(IT) Nota: Le istruzioni di sicurezza in altre lingue sono disponibili su: www.piko-shop.de	(E) Aviso: Las instrucciones de seguridad en otros idiomas se pueden encontrar en: www.piko-shop.de	(PL) Uwaga: Instrukcje bezpieczeństwa w innych językach można znaleźć na stronie: www.piko-shop.de	(CZ) Upozornění: Bezpečnostní pokyny v jiných jazycích naleznete na adrese: www.piko-shop.de
(RU) Намаек: Инструкции по безопасности на других языках можно найти на: www.piko-shop.de	(CN) 提示: 如需其他语言的安全须知请访问: www.piko-shop.de		

CE UK CA

PIKO Spielwaren GmbH • Lutherstraße 30 • 96515 Sonneberg • GERMANY
Tel. +49 (3675) 8972 - 55 (dienstags und donnerstags von 16 - 18 Uhr) • hotline@piko.de


40487-90-7010_V1

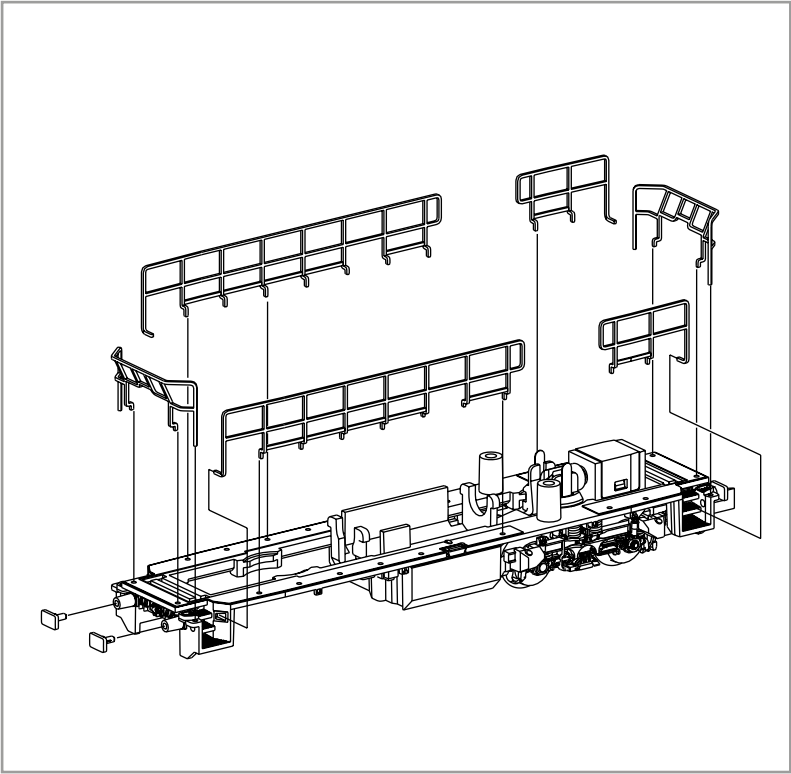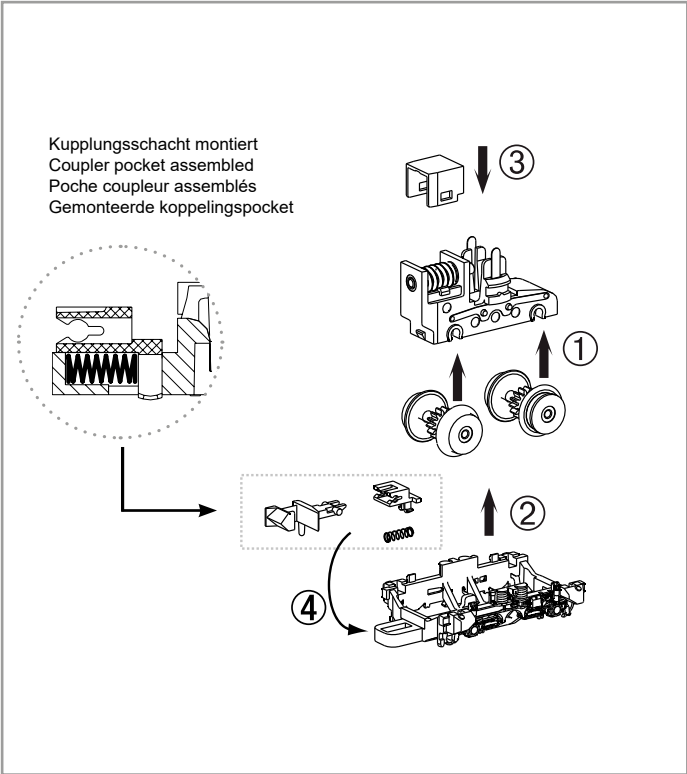

ERSATZTEILE DIESELLOKOMOTIVE G 1206 N

Spare parts for diesel locomotive G 1206 N

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

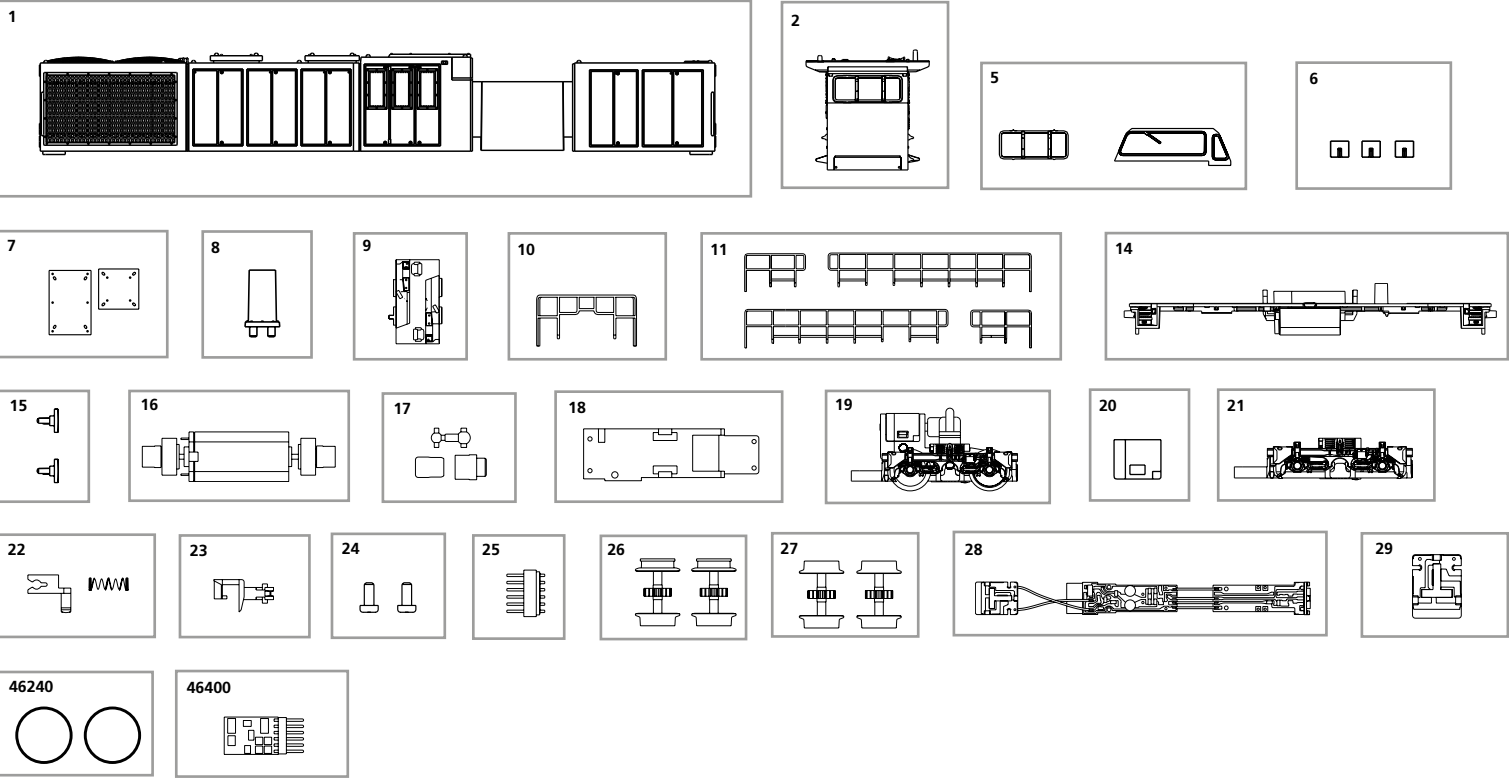

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse, bedruckt (mit Lichtkörpern) / Body, decorated (with light bars)	40487-01	12
Führerhaus, vollständig / Driver's cab, complete	40487-02	10
Fenster / Windows	40400-05	7
Leuchtkörper (3 Stck.) / Lights bars (set of 3)	40400-06	6
Deckel / Cover	40487-07	7
Abgasschlot / Chimney	40487-08	5
Führerstand / Driver's cab	40400-09	6
Fronthandlauf / Handrail front	40487-10	7
Handlauf Längsseite / Handrail long-side	40487-11	10
Rahmen dekoriert / Chassis, decorated	40487-14	12
Puffer (2 Stck.) / Buffer (set of 2)	40400-15	6
Motor, komplett / Motor complete	40400-16	12
Kardanwelle + Buchsen / Cross ball shaft + bushes	40400-17	7
Motorhalter / Motor holder	40400-18	6
Getriebe / Gear box	40480-19	12
Getriebegehäusedeckel / Gear box cover	40480-20	5
Drehgestell / Bogie	40400-21	8
Kuplungshalter + Feder / Coupling holder w spring	40400-22	6

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Kupplung / Coupling	94100-23	5
Schraubenset (2 Stck.) / Set of screws (set of 2)	40400-24	6
Brückenstecker / DC Bridge	94100-25	7
Radsatz mit Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w traction tires (set of 2)	40400-26	9
Radsatz ohne Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset (set of 2)	40400-27	9
Leiterplatte mit Beleuchtungsplatine / Main board w lightboard	40400-28	15
Lichtleiterplatte / PCB light	40400-29	10
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Traction tires (set of 10)	46240	
PIKO SmartDecoder 4.1 6polig / PIKO SmartDecoder 4.1 6pole	46400	

*Preisgruppe *price category

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen dieses reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationsschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.