

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

Bedienungsanleitung Diesellokomotive BR 216

Instructions for use: diesel locomotive


Manuel d'utilisation pour locomotive diesel

Gebruiksaanwijzing locomotief


Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.

Bitte bewahren Sie diese auf.


Gehäusedemontage:
Body disassembly
Démontage de la caisse
Demontage behuizing

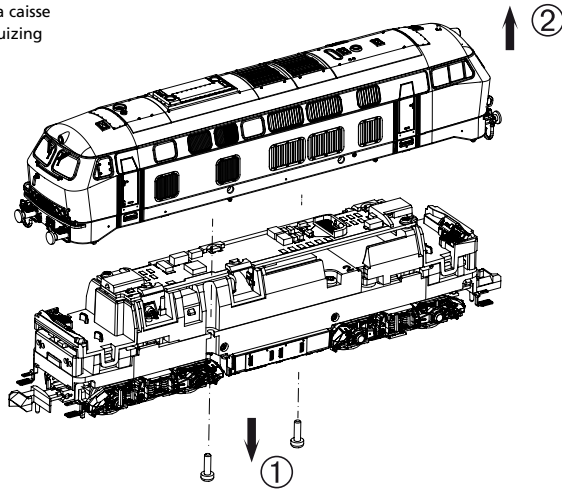


Stirnseitenanbauteile:
Front end attachments
Pièces rapportées pour la face frontale
Onderdelen frontzijden

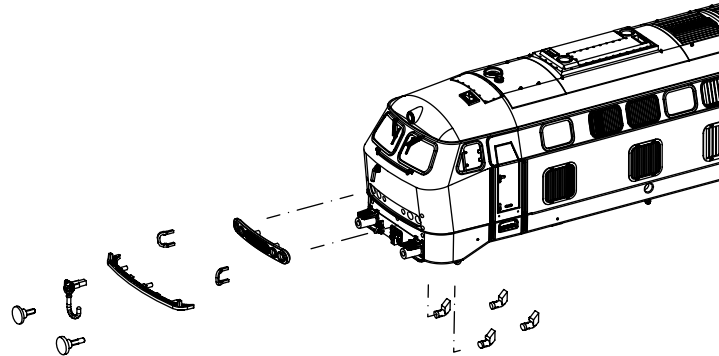

Gehäuseanbauteile:
Body attachments
Pièces rapportées de caisse
Onderdelen voor de behuizing

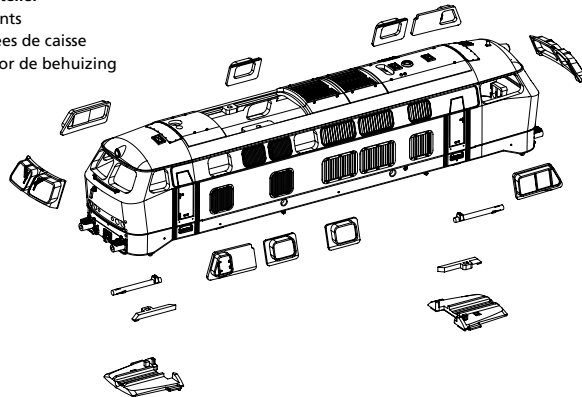

Leiterplatte + Motor ausbauen:
Remove main board + motor
Démonter la carte de circuit imprimé + moteur
Printplaat + motor losnemen

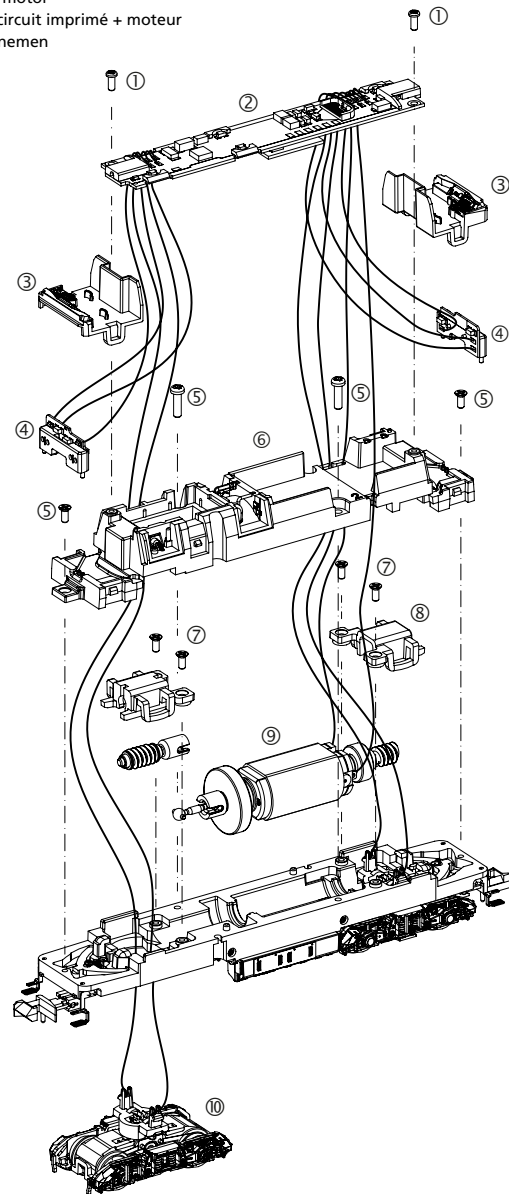

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.piko.de/konform>

EU Declaration of Conformity

PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>

D Hinweis:
Sicherheitshinweise in weiteren Sprachen
finden Sie unter: www.piko-shop.de

GB Please note:
Safety instructions in other languages,
please see: www.piko-shop.de

F Conseil:
Des consignes de sécurité dans d'autres langues peuvent être trouvées sur:
www.piko-shop.de

NL **Attentie:**
 Veiligheidsinstructies in andere talen
 zijn te vinden op: **www.piko-shop.de**

IT Nota:
Le istruzioni di sicurezza in altre lingue
sono disponibili su: **www.piko-shop.de**

E Aviso:
Las instrucciones de seguridad en otros idiomas se pueden encontrar en:
www.piko-shop.de

PL Uwaga:
Wskazówki bezpieczeństwa w innych
językach są dostępne pod adresem:
www.piko-shop.de

RU **Намек:**
Инструкции по безопасности на
других языках можно найти на:
www.piko-shop.de

CN 提示:
如需其他语言的安全须知请访问:
www.piko-shop.de

CZ Upozornění:
Bezpečnostní pokyny v jiných jazycích
naleznete na adrese: www.piko-shop.de






www.piko-shop.de

Decodereinbau:
Installing Decoder / Installation du décodeur /
Inbouw decoder

***1**
Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!

***2**
46502
PIKO SmartDecoder XP Next18
Nicht enthalten!
Non inclus!

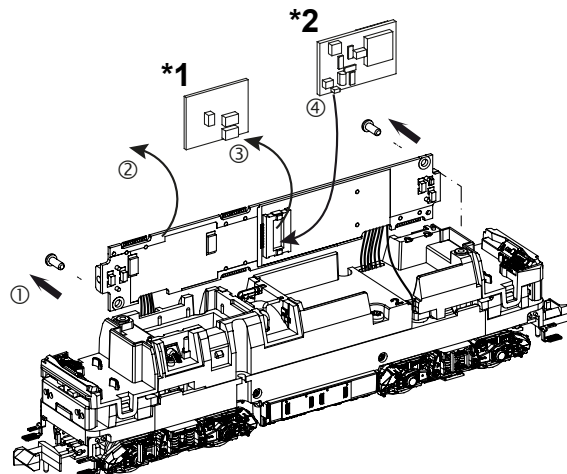


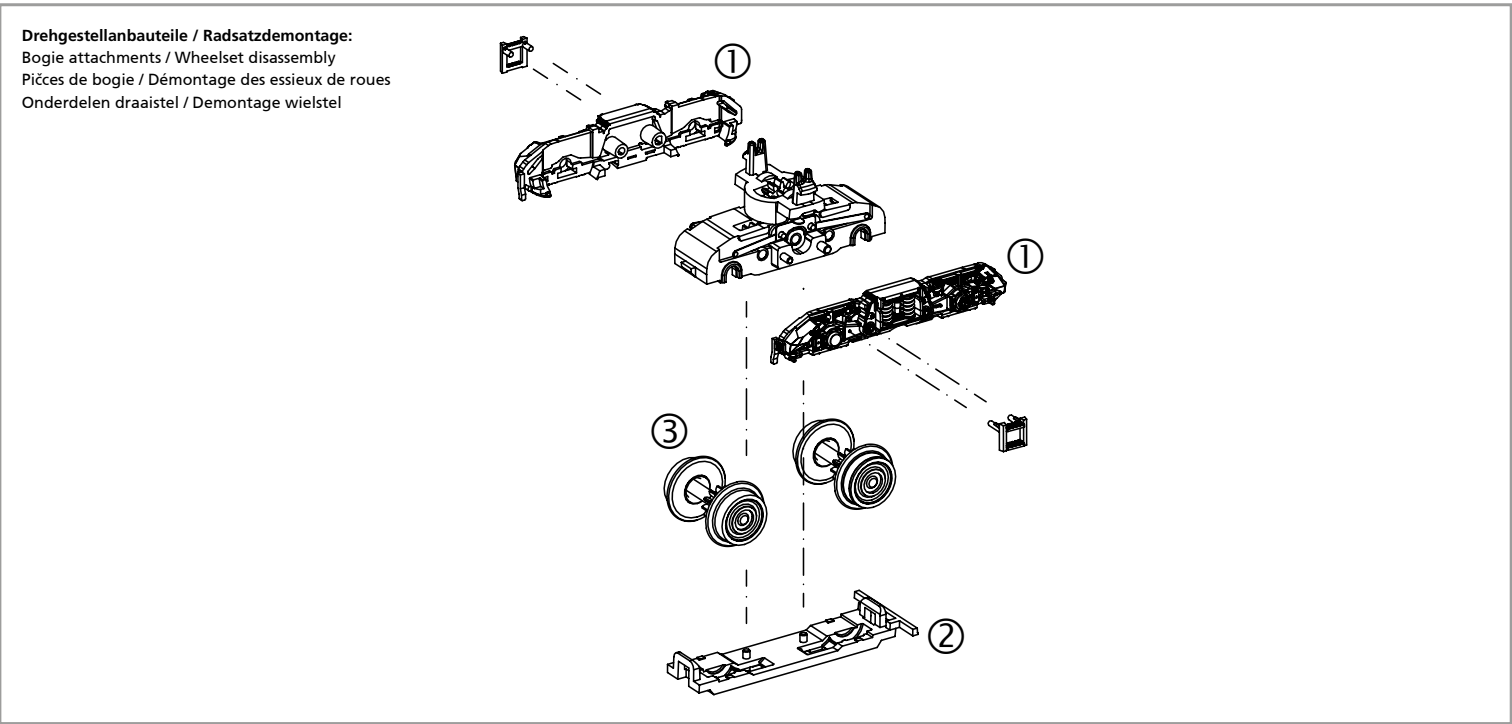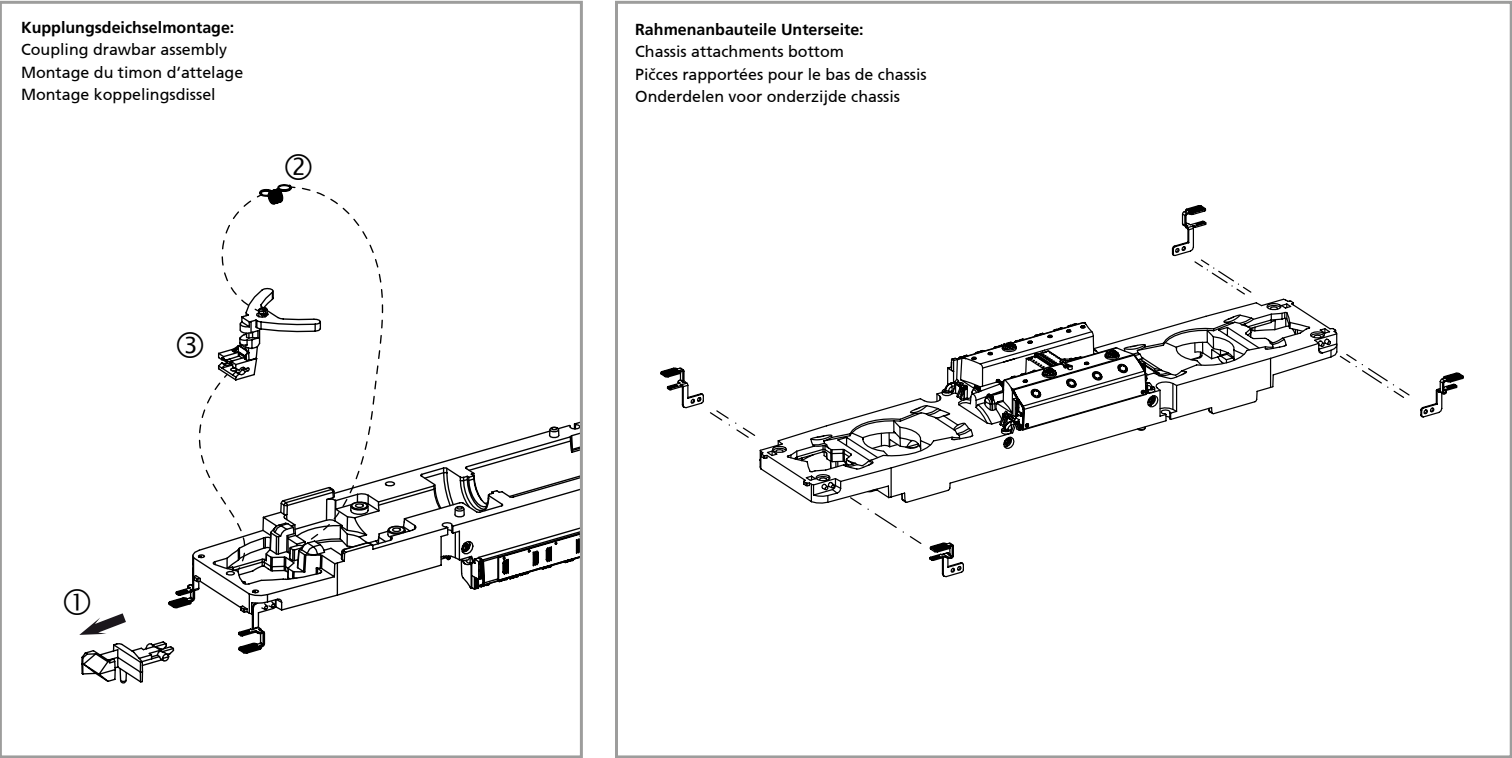

ERSATZTEILE DIESELLOKOMOTIVE BR 216

Spare parts for diesel locomotive BR 216

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

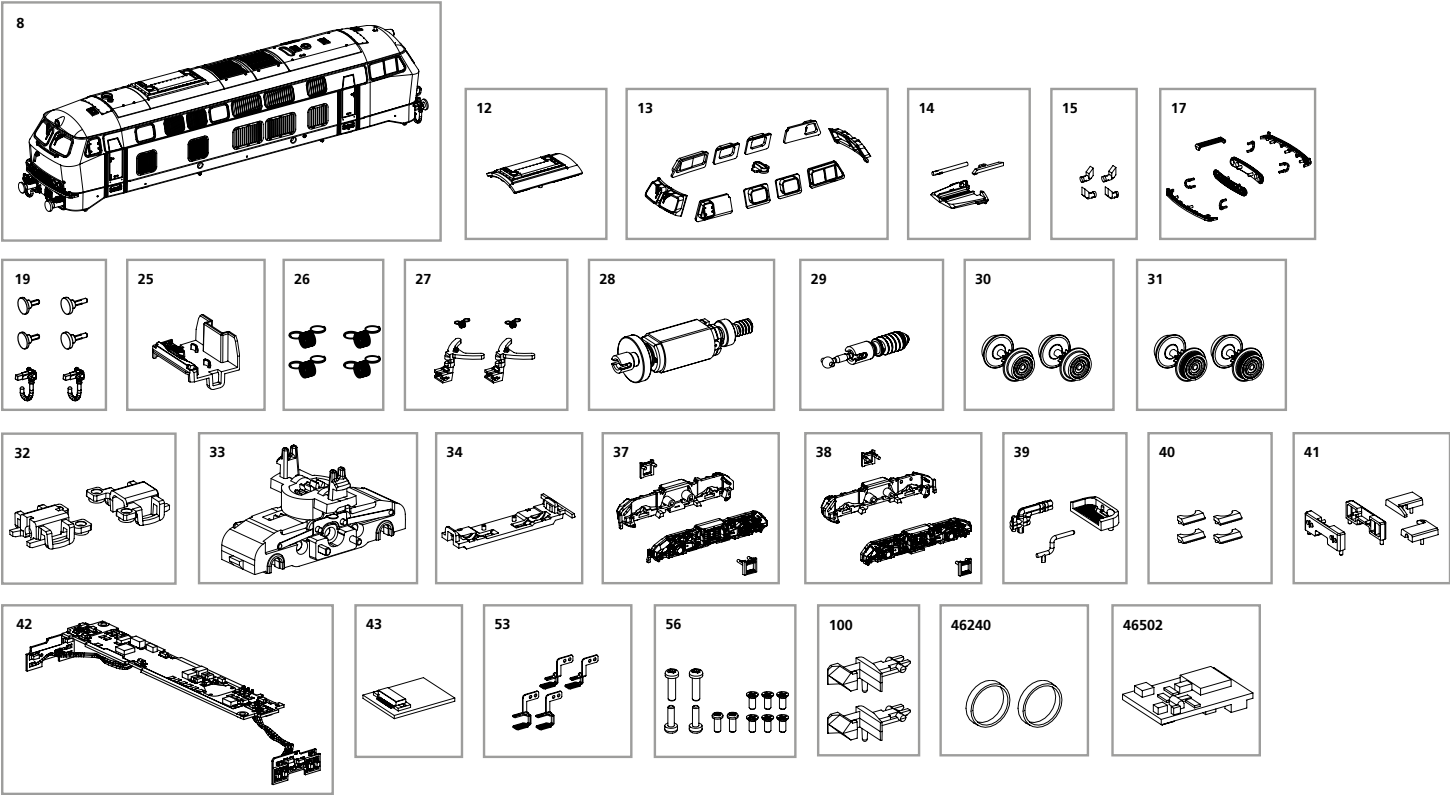

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse, komplett / Body, complete	40532-08	16
Dach / Roof	40522-12	7
Fenster / Window	40522-13	11
Lichtleiter, Abdeckung / Light bar, cover	40520-14	7
Spitzenlicht unten, Rücklicht (4-tlg.) / Lens-bottom-white, Lens-bottom-red	40520-15	6
Frontgrill, Laufgitter, Handgriffe / Light mask-front lamp, catwalk, handrails	40522-17	11
Puffer, Wendezugstecker / Buffer, reversible cable plug	40522-19	6
Führerstand / Driver cab	40520-25	6
Kupplungsfeder (4 Stck.) / Spring (4 pcs.)	40500-26	6
Kupplungsschacht mit Feder / Coupler connector with spring	40522-27	8
Motor, komplett / Motor, complete	40520-28	14
Schneckenachse, Kardanwelle / Worm axle, cardan shaft	40520-29	9
Radsatz mit Zahnrad (2 Stück) / Wheelset w gearwheel (2 pcs.)	40520-30	9
Radsatz mit Zahnrad und Haftreifen (2 Stück) / Wheelset w gearwheel and friction tyres (2 pcs.)	40420-31	9
Getriebeabdeckung (2-tlg.) / Gear box cover (set of 2)	40522-32	6

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Getriebe, komplett / Gear box, complete	40522-33	11
Getriebedeckel / Gear box cover	40522-34	6
Drehgestellblende vorne mit Trittstufe / Bogie-front w step	40522-37	8
Drehgestellblende hinten mit Trittstufe / Bogie-rear w step	40522-38	8
Leitung Maschinenraum links-rechts / Pipe engine room left-right	40520-39	7
Leuchtstäbe Maschinenraum / Light bar engine room	40520-40	6
Lichtmasken / Light mask	40520-41	6
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatinen und Kabel / Main board with lightboards and wires	40520-42	16
Brückenstecker / DC plug	47460-43	10
Trittschufen / Steps	40522-53	8
Schraubenset (12 tlg.) / Screws (set of 12)	40520-56	7
Kupplung (2 Stück) / Coupling (2 pcs.)	40350-100	6
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	46240	
PIKO SmartDecoder XP Next18 / PIKO SmartDecoder XP Next18	46502	

*Preisgruppe *price category

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen dieses reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationsschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.