

BEDIENUNGSANLEITUNG
DAMPFLOKOMOTIVE BR 62
Instruction sheet for Steam Locomotive BR 62




PluX22

50710 Gleichstrom DC 0-12 V

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten. Bitte bewahren Sie diese auf.


Für digitalen Betrieb des Modells ist ein geeigneter Decoder nachzurüsten!

Lok von Grundplatte abheben:
Lifting the loco from the base plate
Soulèvement de la locomotive de la plaque de base
Loc van de bodemplaat afnemen

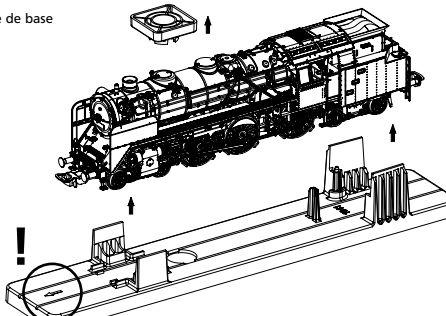


Aufsetzen der Lok in Fahrtrichtung vorne - Pfeil beachten!
Place the locomotive at the front in the direction of travel - Observe arrow!
Placer la locomotive à l'avant dans le sens de la marche - Respecter la flèche!
Plaats de locomotief vooraan in de rijrichting - Let op de pijl!

Demontage Kessel und Führerhaus:
Removing the boiler and cab
Démontage de la chaudière et de la cabine de conduite
Demontage ketel en machinistenhuis

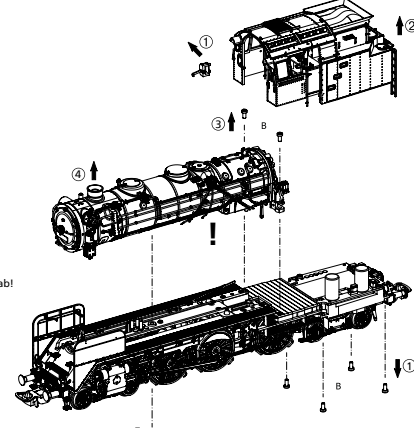

Achtung: auf Kesselleitungen am Führerhaus achten!
Attention: pay attention to boiler lines at the driver's cab!
Attention: attention aux conduites de chaudière au niveau de la cabine de conduite!
Attentie: let op de ketellijnen bij de cabine!


Motor ausbauen:
Remove motor
Démonter moteur
Motor demonteren

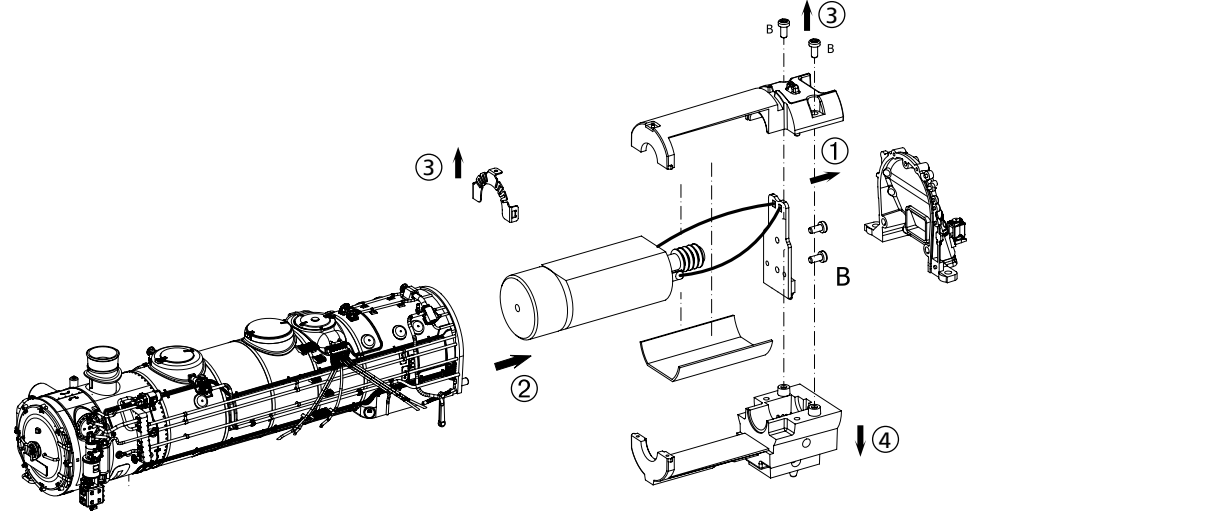

Decodereinbau:
Installing Decoder
Installation du décodeur
Inbouw decoder

Nicht enthalten!
Not included! /
Non compris! /
Niet inbegrepen!


#56500 PSD XP

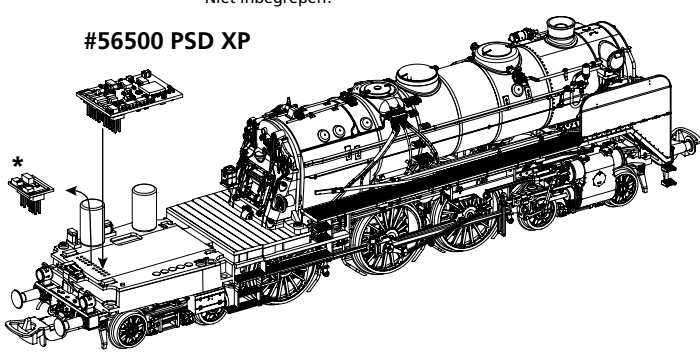

*** Bitte Brückenstecker aufbewahren!**
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!

Rauchgenerator-Einbau:
Smoke generator installation
Installation du générateur de fumée
Rookgenerator installatie

PIKO #56163

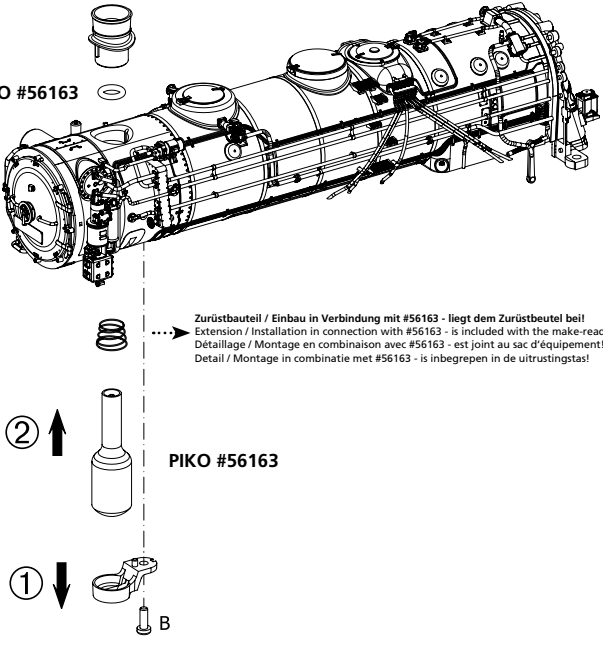

Zurüstbauteil / Einbau in Verbindung mit #56163 - liegt dem Zurüstbeutel bei!
Extension / Installation in connection with #56163 - is included with the make-ready bag!
Détailage / Montage en combinaison avec #56163 - est joint au sac d'équipement!
Detail / Montage in combinatie met #56163 - is inbegrepen in de ultrustingtas!

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen dieses reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationsschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Hinweis:
Dieses Fahrzeug enthält einen separaten Baustein (LichtController) für die Steuerung der Beleuchtung. Für die Nutzung aller Funktionen muss beim verwendeten Lok-decoder die SUSI-Schnittstelle aktiviert sein. Nähere Informationen zur Aktivierung der SUSI-Schnittstelle entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung zum Decoder.

EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.piko.de/konform>


Complaint note:
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.

Note:
This model contains a separate module that controls the model's lighting functions. To use all functions, the SUSI interface must be activated on the locomotive decoder used. For more information on activating the SUSI interface, please refer to the relevant operating instructions for the decoder.


EU Declaration of Conformity
PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>




#56630 PSD XP Sound

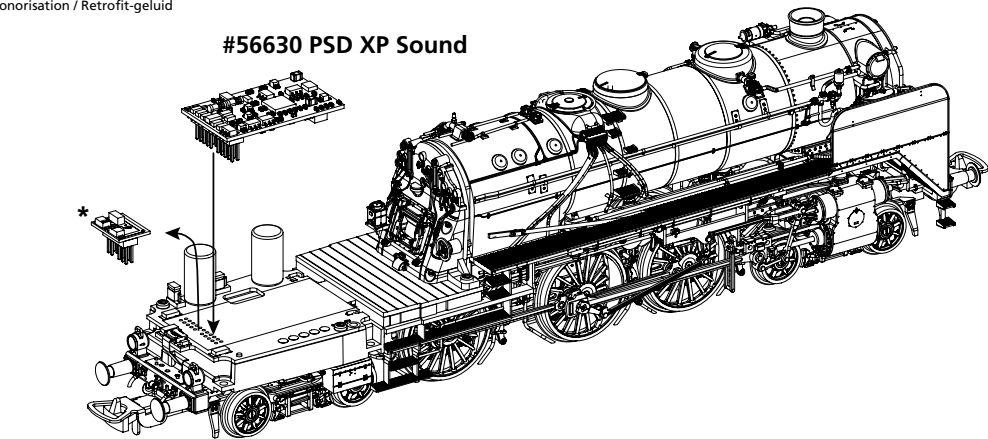


2

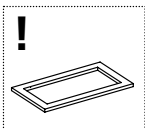

Zurüstbauteil
Add-on part /
Partie additionnelle /
Add-on-onderdeel

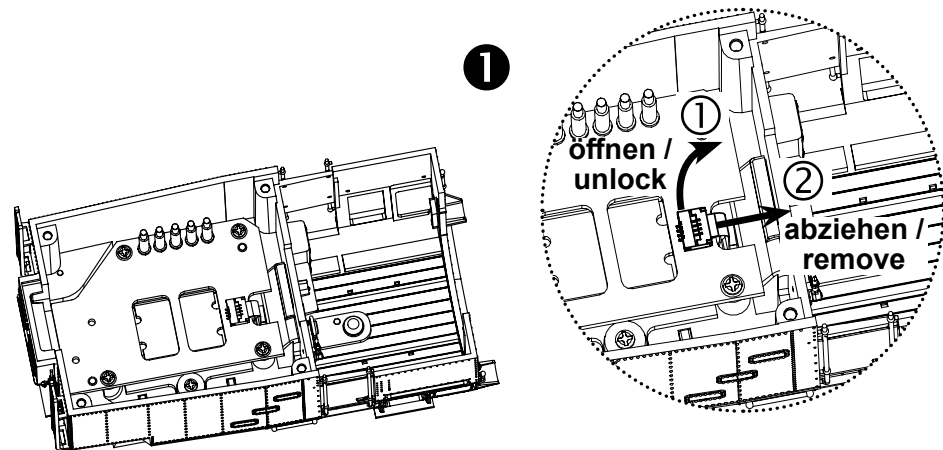

Lautsprecher
Loudspeaker /
Haut parleur /
Luidspreker

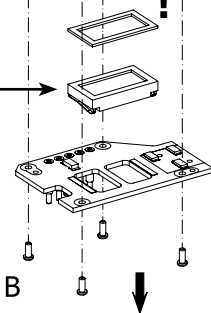

This exploded view diagram illustrates the assembly of a model steam locomotive. The central component is the boiler and chassis assembly. Surrounding it are various parts labeled with letters and numbers:

- Top Right:** A battery pack (labeled 'B') and a motor unit (labeled 'A') are shown connected to the locomotive's wiring.
- Bottom Right:** A set of four wheels (labeled 'B') and a motor unit (labeled 'A') are shown, likely for a different locomotive model or a different configuration.
- Bottom Left:** A set of four wheels (labeled 'B') and a motor unit (labeled 'A') are shown, likely for a different locomotive model or a different configuration.
- Top Left:** A long, thin component (labeled 'B') is shown, likely a smokestack or chimney.
- Bottom Center:** A set of four wheels (labeled 'B') and a motor unit (labeled 'A') are shown, likely for a different locomotive model or a different configuration.

 The diagram uses dashed lines to indicate the alignment and assembly points of the various components.

ar für Fahrbetrieb ohne Kupplung:
 y for driving operation w/o coupler
 uement pour l'opération de conduite sans attelage
 en voor rijden zoner koppeling

This diagram shows the exploded view of a model steam locomotive. The main assembly is the boiler and chassis, which includes the smokestack, chimney, and various mechanical components like the cylinder, pistons, and connecting rods. Surrounding the main assembly are several sub-assemblies and individual parts, including the front and rear wheels, the coupler, and various small components like bolts, washers, and pins. The diagram is labeled with text in four languages: German, English, French, and Dutch, all indicating that the locomotive is shown in a state ready for driving without the need for coupling.

A = PH0


B = PH00

D = SW 1,8 

E = T 3 

Spare parts for Steam Locomotive BR 62

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

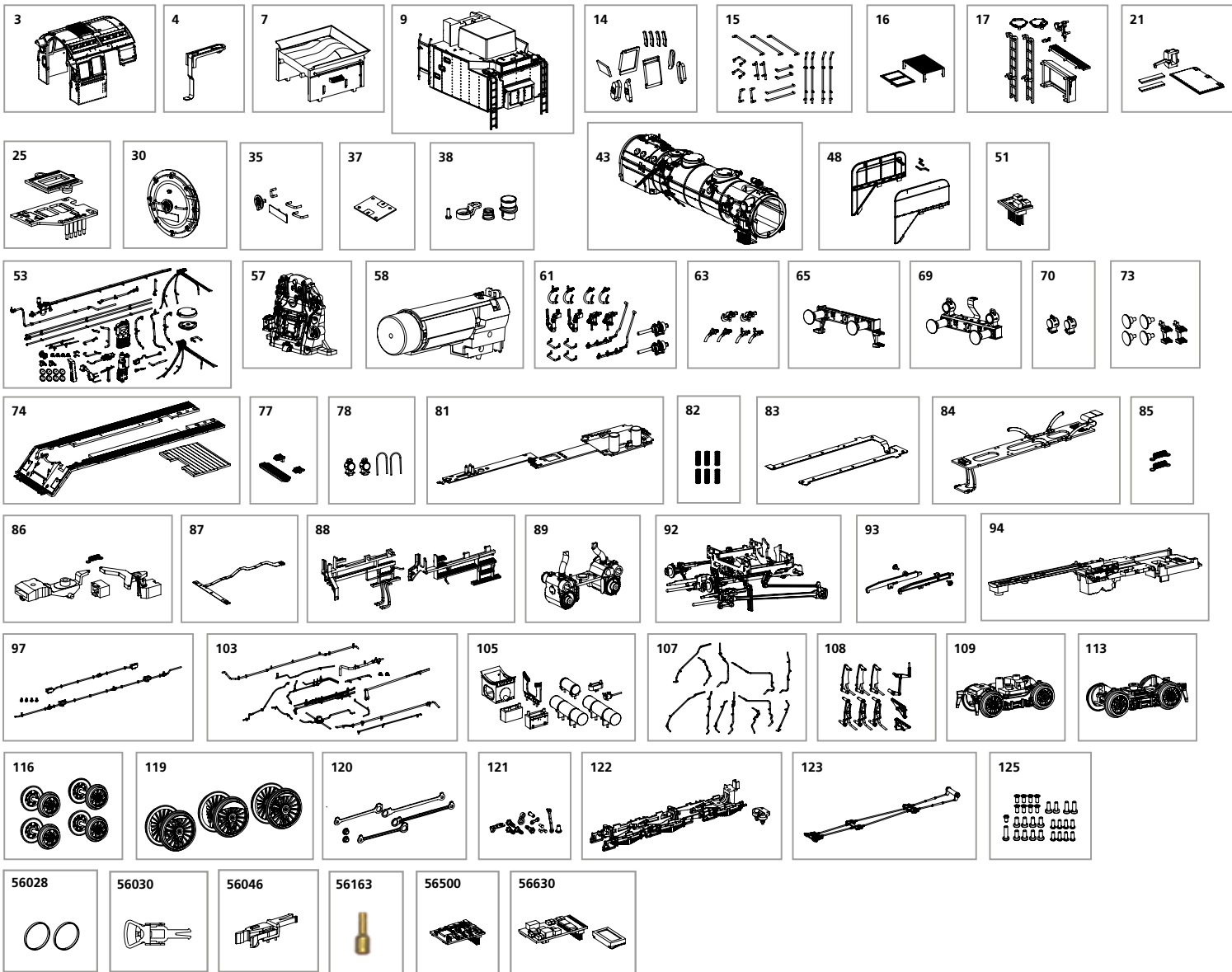

*Preisgruppe *price category

Bezeichnung / Description	EF-Nr. / spare part №	PG*	Bezeichnung / Description	EF-Nr. / spare part №	PG*
Führerhaus, komplett / Driver's cab, complete	50710-03	12	Leiterplatte Hauptplatine / Main PCB	50700-81	16
Leiterplatte Führerhaus mit Abdeckung / Driver's cab PCB with cover	50700-04	10	Druckfedern Radsatz Lok-Tender (6 Stück) / Compression springs wheel set loco-tender (6 pcs.)	50680-82	9
Kohlekasten komplett / Coal box complete	50710-07	9	Leiterplatte Rahmen mit Abdeckung / PCB frame with cover	50700-83	13
Wasserkasten komplett / Water tank complete	50710-09	13	Leiterplatte Rahmen mitte / PCB frame middle	50700-84	13
Fenster, Feuerbüchseinsatz, Windabweiser / Window, firebox insert, wind deflector	50710-14	9	Kupplungsfeder (2 Stück) / Spring (2 pcs.)	50650-85	5
Handstangen / Handrails	50700-15	10	Kurzkupplungsschacht vorne-hinten / Coupler cover front-rear	50700-86	8
Abdeckung Dach mit Dachlüfter / Roof cover with roof ventilator	50704-16	9	Flex-Leiterplatte Licht vorne / Flex PCB front light	50700-87	11
Anbauteile Wasserkasten / Attachments for water tank	50704-17	11	Führerhaus Längsstufen links-rechts / Driver's cab longitudinal steps left-right	50710-88	7
Abdeckung Kohlebansen, Abdeckung Stellstange, Sonnenschild / Coal-pit cover, adjusting rod cover, sun shield	50704-21	8	Zylinder komplett / Cylinder complete	50704-89	10
Leiterplatte Lautsprecher mit Abdeckung / PCB loudspeaker w cover	50700-25	12	Gestänge links-rechts / Linkage left-right	50704-92	14
Rauchkammertür komplett / Smoke chamber door, complete	50710-30	10	Gleitbahn rechts-links / Slideway right-left	50700-93	9
Anbauteile Rauchkammertür / Add-on parts smoke chamber door	50710-35	10	Abdeckung Kesselboden mit Zahnräder / Boiler bottom cover with gear wheels	50704-94	10
Leiterplatte Rauchgenerator / PCB smoke generator	50700-37	9	Leitung Umlauf mit Lichtleiter / Pipe circulation with light bar	50700-97	8
Schornstein / Chimney	50700-38	8	Leitungen / Pipes	50710-103	12
Kessel komplett (ohne Schornstein) / Boiler complete (without chimney)	50704-43	17	Kesselstütze, Luftkessel, Werkzeugkasten / Boiler support, air tank, toolbox	50700-105	9
Windleitbleche / Wind deflectors	50704-48	8	Sandfallrohre / Sand downpipes	50700-107	9
Brückenstecker / Strapping plug	59740-51	8	Bremsbacken, Bremsgestänge, Stütze Umlauf / Brake shoes, brake linkage, support Circulation	50700-108	8
Anbauteile Kessel / Add-on parts boiler	50704-53	16	Vorläufer mit Kupplungsaufnahme komplett / Forerunner with coupling holder complete	50700-109	13
Kesselrückwand / Cab instruments wall	50700-57	8	Nachläufer mit Kupplungsaufnahme komplett / Trailer with coupling holder complete	50700-113	12
Motor komplett / Motor, complete	50700-58	17	Radsatz Vor-/Nachläufer (4 Stück) / Wheelset leading/trailing (4 pcs.)	50700-116	12
Bremsschlauch, Zughaken, Schutzrohr, lang / Brake pipe, coupling hook, guard tube-long	50710-61	10	Treibradsatz (3 Stück) / Wheelset drive (3 pcs.)	50700-119	13
Bremsschlauch, Zughaken, kurz / Brake pipe, coupling hook, short	50700-63	7	Kuppelstangen / Coupling rods	50700-120	12
Pufferbohle vorne mit Trittstufen und Puffer / Front buffer beam with steps and buffer	50710-65	8	Kurbelbolzen, Kurbelhebel, Kurbelstange, Niet / Crank pin, crank lever, crank rod, rivet	50700-121	10
Pufferbohle hinten mit Lampen und Puffer / Rear buffer beam with lamps and buffer	50710-69	12	Bremsfederpakete, Bremszylinder / Brake spring assemblies, brake cylinders	50700-122	7
Lampe hinten (2 Stück) / Rear lamp (2 pcs.)	50704-70	9	Bremsgestänge / Brake linkage	50700-123	7
Puffer, Trittstufe / Buffer, step	50700-73	8	Schrauben (30-tlg.) / Screws (30 pcs.)	50700-125	7
Umlauf, Boden / Circulation, bottom	50710-74	9	ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Trittstufen Umlauf / Circulation steps	50700-77	7	Haftreifen (10 Stck.) / Traction tires (set of 10)	56028	
Lampe vorne (2 Stück) / Front lamp (2 pcs.)	50704-78	10	Kupplung, vollst. (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
			H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stck.) / Short Coupling (4 pcs.)	56046	
			Dampfgenerator / Steam generator	56163	
			PIKO SmartDecoder XP PluX22 / PIKO SmartDecoder XP PluX22	56500	
			PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56630	