
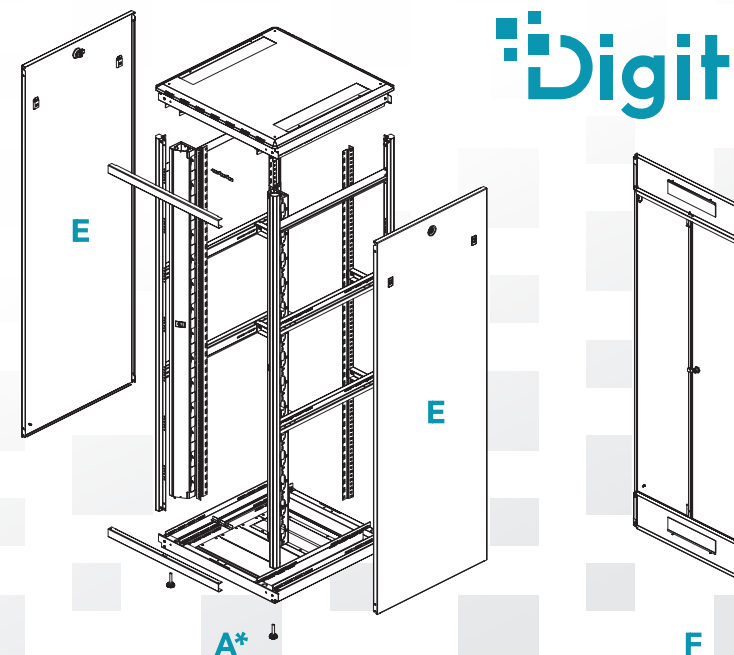
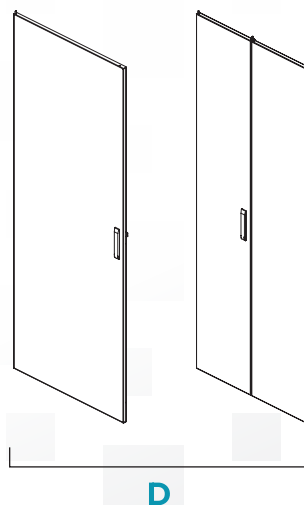


NETZWERK-/SERVERSCHRANK

UNIQUE SERIE – KONFIGURATIONEN

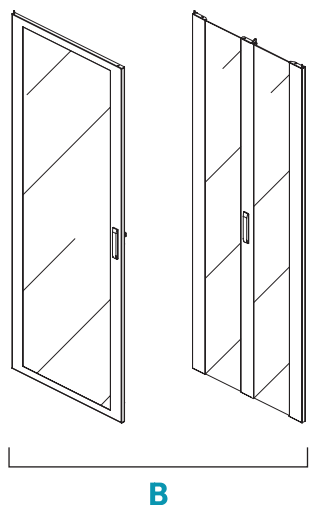

HE	Breite x Tiefe in mm	A Grundgestell* inkl. Dach & Boden	B Glastür		C Lochblechtür		D Geschlossene Stahltür		E Seitenwand, einteilig	F Stahl-Rücktür mit Kabeldurchführungen**
			Einteilig	Geteilt	Einteilig	Geteilt	Einteilig	Geteilt		
26	600 x 600	■ ■	■ ■	×	■ ■	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	600 x 800	■ ■	■ ■	×	■ ■	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	600 x 1000	■ ■	■ ■	×	■ ■	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	800 x 800	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	800 x 1000	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
32	600 x 600	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	600 x 800	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	800 x 800	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
36	600 x 600	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	600 x 800	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	800 x 800	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
42	600 x 600	■ ■	■ ■	×	■ ■	×	■ ■	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	600 x 800	■ ■	■ ■	×	■ ■	×	■ ■	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	600 x 1000	■ ■	■ ■	×	■ ■	×	■ ■	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	800 x 800	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	800 x 1000	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	800 x 1200	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
47	800 x 800	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■
	800 x 1000	■ ■	■ ■	×	×	×	×	×	Beidseitig, einseitig oder ohne	■ ■

*: Ohne Türen/Seitenwände

** : Stahl-Rücktür mit Kabeleinlässen bei 600 mm breiten Schränken einteilig;
bei 800 mm breiten Schränken geteilt; jeweils inkl. Rundschloss.

Hinweis: Für die Auswahl von Türen ist nur die Schrankbreite relevant.

Hinweis: Alle Standardtüren (ohne Kabeleinlass) inklusive Schwenkgriff mit Profil-Halbzylinder,
Front- und Rückseitig verwendbar.