

550
Lumen

= 62 W



Inhalt content contenu :

3x



3x




LED module = 550lm | P = 4,9W
 2700K **DE** Warmweiß **EN** Warm white **FR** Blanc chaud
DE Weiß matt **EN** White matt **FR** Blanc mat

DE Gleiche Lichtleistung bei geringerer Einbautiefe!**EN** Same light output with reduced installation depth!**FR** Même flux lumineux avec une profondeur d'installation réduite !

GU10 standard

GU10 flat

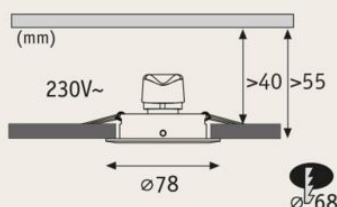

3 step dim



 
DE inkl. Memory-Funktion
EN incl. memory function
FR Fonction mémoire incluse

**DE** Spritzwassergeschützt nur bei Deckenmontage**EN** Splash protected only for ceiling mount**FR** Protection contre les projections d'eau seulement pour montage sur plafond

BE э аховая ад прыскаў толькі пры навішванні накрыўкі **BG** Заштитено от пръскаща вода само при монтаж на тавана **BS** Zaštiteno od prskanja vode kod stropne montaže **CS** Chráněno před střikající vodou jen při montáži na strop **DA** Kun vandtæt ved vandsprøjt i forbindelse med loftsmontage **EL** Αποβρόχο δε πριολήπου νερού κατά την τοποθέτηση στην οροφή **ES** resistente a salpicaduras de agua sólo en montaje en techo **ET** veepitsmekindel ainult lakke paigaldatuna **FI** suojaattu roiskevedeltä vain kattoasennuksen yhteydessä **FR** Zäiticheno od prskanja vode jedino kod stropne montaže **HU** csak menyezetre szerezve freccsenő víztől védett **IS** vatnsskettubætt aðeins ef fest í loft **IT** Protezione dagli spruzzi d'acqua solo in caso di montaggio a soffitto **LT** apsaugota nuo purškiančio vandens tik montuojant lubose **LV** aizsargāts pret ūdens strūkām tikai ja ir griestu montāža **MK** Заштитено од распрскување на водата само при плафонска монтажа **NL** spatwaterdicht alleen bij plafondmontage **NO** Kun sprutsikker ved takmontering **PL** ochrona przed bryzgam wody tylko w przypadku montażu na suficie **PT** Protegido contra jactos de água apenas no caso de montagem no tecto **RO** Protecjat contra stropirii cu apă numai la montaj aplicat **RU** с защитой от брызг только при наличии крышки **SK** Chránené pred striekajúcou vodou len pri montáži na strop **SL** Zaščita pred škropljenjem vode le pri stropni montaži **SQ** mbrojtur nga spërkatja me ujë vetëm për montimet në tavan **SR** Zaštiteno od rasprskavanja vode jedino kod plafonske montaže **SV** endast stänkavattenskyddad vid takmontering **TR** sıçrama suyuyla karşı koruma sadece tavan montajında **UK** із захистом від бризок лише за наявності кришки

**DE** Rostfrei, ideal für Feuchträume**EN** Stainless! Ideally suitable for use in damp rooms**FR** Inoxydable, idéal pour les pièces humides

BE He iржавее, ідэальна для вільготных памяшканняў **BG** Неръждаем, идеален за влажни помещения **BS** Ne hrđa, idealno za vlažne prostorije **CS** Nerezové provedení, ideální pro vlhké prostory **DA** Rustfri, ideel til fugtige rum **EL** Ανοξείδωτο, ιδανικό για χώρους με υγρασία **ES** Inoxidable, ideal para espacios húmedos **ET** Roostevaba, sobil niiskesse ruumil **FI** Ruostumaton, ihanteellinen kosteisiin tiloihin **FR** Ne hrđa, idealno za vlažne prostorije **HU** Rozsdamentes, ideális nedves helyiségekben **IS** Ryðfrítt, hentugt fyrir blautrymi **IT** Non arrugginisce, perfetto per gli ambienti umidi **LT** nerūdijanti, tinka drėgnose patalpose **LV** Nerūsējošs, ideāls mitrām telpām **MK** He 'přocya, savršeno za vlažni prostori **NL** Roestvrij, ideaal voor vochtige ruimtes **NO** Rustfri, ideell for våtrom **PL** Nierdzewna, idealna do pomieszczeń wilgotnych **PT** Inoxidável, ideal para divisórias húmidas **RO** Nu oxidează, ideal pentru încăperi umede **RU** He iржавеющий, идеальный для сырых помещений **SK** Nehrdzavejúce, ideálne pre vlhké priestory **SL** Iz nerjavnega jekla, primeren za vlažne prostore **SQ** Nuk ndryshket! Shumë e përshtatshme për përdorim në dhomat me lagështi **SR** Ne rđa, idealno za vlažne prostorije **SV** Rustfri, ideal för fukttrum **TR** Paslanmaz, nemli ortama uygun **UK** He iржавіє, ідеально підходить для вологих приміщень



www.paulmann.com/symbols



25.000h

ALU
rost
frei

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany
 www.paulmann.com



4 000870 923306 >