

550
Lumen

= 62 W



Inhalt content contenu :

3x



3x




LED module = 550lm | P = 4,9W

2700K DE Warmweiß EN Warm white FR Blanc chaud
DE Eisen gebürstet EN Brushed iron FR Acier brossé**DE** Gleiche Lichtleistung bei
geringerer Einbautiefe!**EN** Same light output with reduced
installation depth!**FR** Même flux lumineux avec une
profondeur d'installation réduite !

GU10 standard

GU10 flat

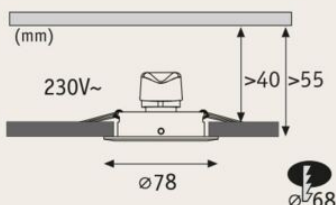

3 step dim

DE inkl. Memory-Funktion
EN incl. memory function
FR Fonction mémoire incluse**DE** Spritzwassergeschützt nur bei Deckenmontage**EN** Splash protected only for ceiling mount**FR** Protection contre les projections d'eau seulement pour montage sur plafond

BE з аховай ад пырскаў толькі пры навішванні накрыўкі BG Заштитено от пръскаща вода само при монтаж на тавана BS Zaštiteno od prskanja vode kod stropne montaže CS Chráněno před stříkající vodou jen při montáži na strop DA Kun vandtæt ved vandsprøjt i forbindelse med loftsmontage EL Αποβροχολο οε πτολήπορα νερού κατά την τοποθέτηση στην οροφή ES resistente a salpicaduras de agua sólo en montaje en techo ET Veepitsmekindel ainult lakke paigaldatuna FI suojaattu roiskevedeltä vain kattoasennuksen yhteydessä FR Zaštiteno od prskanja vode jedino kod stropne montaže HU csak menyezetre szerezve freccsenő víztől védett IS Vatnsskettubætt aðeins ef fest í loft IT Protezione dagli spruzzi d'acqua solo in caso di montaggio a soffitto LT apsaugota nuo purškiančio vandens tik montuojant lubose LV ūaizsargāts pret ūdens strūkām tikai ja ir griestu montāža MK Заштитено од распрскување на водата само при плафонска монтажа NL spatwaterdicht alleen bij plafondmontage NO Kun sprutsikker ved takmontering PL ochrona przed bryzgamí wody tylko w przypadku montażu na suficie PT Protegido contra jactos de água apenas no caso de montagem no tecto RO Protejat contra stropului cu apă numai la montaj aplicat RU с защитой от брызг только при наличии крышки SK Chránené pred striekajúcou vodou len pri montáži na strop SL Zaščita pred škropljenjem vode le pri stropni montaži SQ mbrojtur nga spërkatja me ujë vetëm për montimet në tavan SR Zaštiteno od rasprskavanja vode jedino kod plafonske montaže SV endast stänkavattenskyddad vid takmontering TR sıçrama suyuyla karşı koruma sadece tavan montajında UK із захистом від бризок лише за наявності кришки

**DE** Rostfrei, ideal für Feuchträume**EN** Stainless! Ideally suitable for use in damp rooms**FR** Inoxidable, idéal pour les pièces humides


BE He irjavee, ideaal voor vochtige ruimtes BG Нержавея, идеален за влажни помещения BS Ne hrda, idealno za vlažne prostorije CS Nerezové provedení, ideální pro vlhké prostory DA Rustfri, ideel til fugtige rum EL Ανοξείδωτο, ιδανικό για χώρους με υγρασία ES Inoxidable, ideal para espacios húmedos ET Roostevaba, sobil niiskesse ruumil FI Ruostumaton, ihanteellinen kosteisiin tiloihin FR Ne hrda, idéalno za vlažne prostorije HU Rozsdamentes, ideális nedves helyiségekben IS Ryðfrítt, hentugt fyrir blautrymi IT Non arrugginisce, perfetto per gli ambienti umidi LT nerūdijanti, tinkta drėgnose patalpose LV Nerūsējošs, ideāls mitrām telpām MK He 'p'rocya, copheno za vlažni prostori NL Roestvrij, ideaal voor vochtige ruimtes NO Rustfri, ideell for våtrom PL Nierdzewna, idealna do pomieszczeń wilgotnych PT Inoxidável, ideal para divisórias húmidas RO Nu oxidează, ideal pentru încăperi umede RU Не ржавеющий, идеальный для сырых помещений SK Nehrdzavejúce, ideálne pre vlhké priestory SL Iz nerjavnega jekla, primeren za vlažne prostore SQ Nuk ndryshket! Shumë e përshtatshme për përdorim në dhomat me lagështirë SR Ne rđa, idealno za vlažne prostorije SV Rostfri, ideal för fukttrum TR Paslanmaz, nemli ortama uygun UK He irjavee, idealno підходить для вологих приміщень



www.paulmann.com/symbols



25.000h

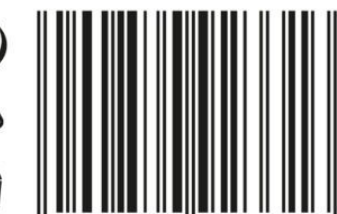ALU
rost
freiPaulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany
www.paulmann.com

4 000870 923313 >