




Inhalt content contenu :

1x

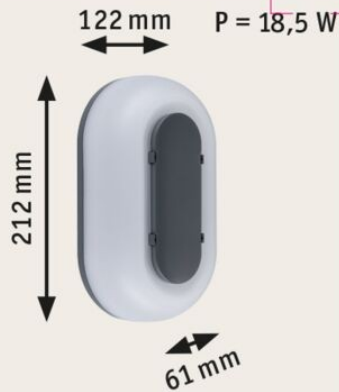

* LED module = 2100 lm
reference settings 100% 4000 K



DE Garantiebedingungen und Montageanleitung unter: **EN** Warranty conditions and installation instructions at: **FR** Conditions de garantie et instructions de montage sur : **BE** Умови гарантії і інструкція по монтажу на: **BG** Гаранционни условия и инструкция за монтаж на: **BS** Uslovi garancije i uputstvo za montažu na: **CS** Záruční podmínky a montážní návod na: **DA** Garantibetingelser og monteringsvejledning på: **EL** Όροι εγγύησης και οδηγίες εγκατάστασης στο: **ES** Condiciones de garantía e instrucciones de montaje en: **ET** Garantiitingimused ja paigaldusjuhend aadressil: **FI** Takuuehdot ja asennusohjeet osoitteessa: **HR** Uvjeti jamstva i upute za montažu na: **HU** Garanciai feltételek és szerelési útmutató itt: **IS** Ábyrgðarskilmálar og uppsetningarleiðbeiningar á: **IT** Condizioni di garanzia e istruzioni di montaggio su: **LT** Garantijos sąlygos ir montavimo instrukcija adresu: **LV** Garantijas nosacījumi un montāžas instrukcija vietnē: **MK** Услови за гаранција и упатство за монтажа на: **NL** Garantievoorwaarden en montagehandleiding op: **NO** Garantibetingelser og monteringsanvisning på: **PL** Warunki gwarancji i instrukcja montaży na: **PT** Condições de garantia e instruções de montagem em: **RO** Condiții de garanție și instrucțiuni de montaj la: **RU** Условия гарантии и инструкция по монтажу на: **SK** Záručné podmienky a montážny návod na: **SL** Garancijski pogoji in navodila za montažo na: **SQ** Kushtet e garancisë dhe udhëzimet e montimit në: **SR** Uslovi garancije i uputstvo za montažu na: **SV** Garantivillkor och monteringsanvisning på: **TR** Garanti koşulları ve montaj talimatları için: **UK** Умови гарантії та інструкція з монтажу на:

Insect friendly



gold light	warm white	neutral white	daylight
1500K-2700K	2700K-3300K	3300K-5200K	> 5200K



2200 K


DE Goldlicht EN Gold light FR Lumière dorée

3000 K

DE Warmweiß EN Warm white FR Blanc chaud

4000 K

DE Neutralweiß EN Neutral white FR Blanc neutre

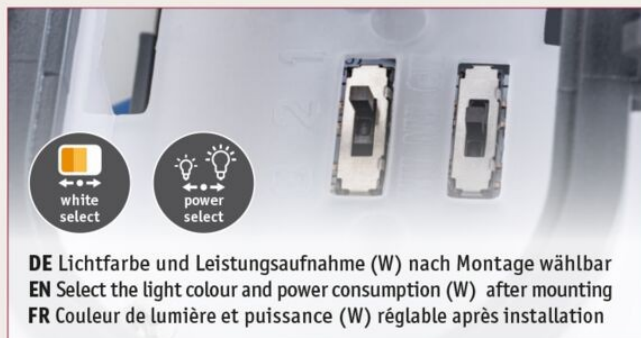

DE Lichtfarbe und Leistungsaufnahme (W) nach Montage wählbar
EN Select the light colour and power consumption (W) after mounting
FR Couleur de lumière et puissance (W) réglable après installation



DE Seewasserresistent
EN Seawater resistant
FR Résistant à l'eau de mer

id.paulmann.com/01/04000870949573



DE Geprüfte Schlagfestigkeit (Baseballschläger, Wurfgeschosse, Tritte)
EN Tested impact resistance (Baseball bats, projectiles, kicks)
FR Résistance aux chocs testée (Battes de base-ball, projectiles, coups de pied)



DE Strahlwassergeschützt bei direktem Wasserstrahl
EN Water jet protected against direct water jets
FR Protection contre les jets d'eau directs

BE з аховой ад прамых струменяў вады **BG** Защищено от водни струи при директно излагане **BS** Zaštićeno od direktnog mlaza vode **CS** Chráněno proti proudu vody při přímém vodním paprsku **DA** Vandtæt ved direkte vandstråle **EL** Αβιοόβροχο σε κούτσυβελov δέσυν νερού **ES** resistente al agua proyectada en caso de chorro directo **EST** veekindel otsese veejoa suhtes **ET** ujit dretpõrdrejt mbi të **FI** suojaattu suoralla vesisulhulta **HR** Zaštićeno od direktnom izlaganju mlazu vode **HU** közvetlen vízszög ellen védett **IS** vatnsbunupött við beina bunn **IT** Protezione dai getti diretti d'acqua **LT** apsaugota nuo tiesioginės vandens čiurkšlės **LV** aizsargāts pret tiešām odens strūkām **MK** Zaštićeno od mlaz vode pri direktna izloženosti **NL** beschermd tegen rechtstreekse waterstralen **NO** Beskyttet mot vannstråler ved direkte spyling med vann **PL** ochrona przed bezpośrednim strumieniem wody **PT** A prova de água no caso de jactos directos de água **RO** Protejat contra Jeturilor directe de apă **RU** c защитой от прямых струй воды **SK** Chránené proti prúdu vody pri priamom prúdu vody **SL** Zaščita pred direktnim curkom vode **SQ** E mbrojtur nga hedhja me presion **SR** Zaštićeno od mlaza vode pri direktnom izlaganju **SV** strålvattenskyddad mot direkta vattenstrålar **TR** doğrudan su püskürtmele su ışımları karşı korumalı **UK** із захистом від прямих струменів води



www.paulmann.com/symbols

LED

CE

UK
CA



rost
frei

30.000 h



94957



4 000870 949573 >