





Inhalt content contenu :

1x

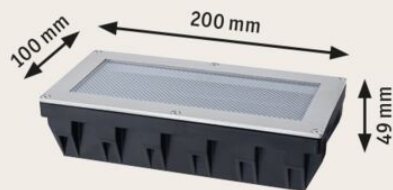


LED module = 32 lm
DE Warmweiß EN Warm white FR Blanc chaud
incl. 2x 14500 900 mAh Li-Ion Accu

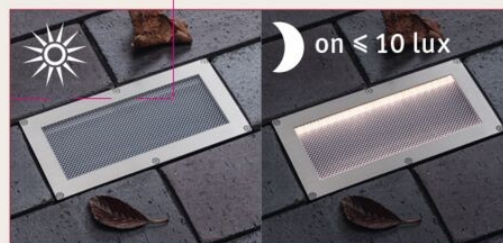

6-8 h



8-10 h

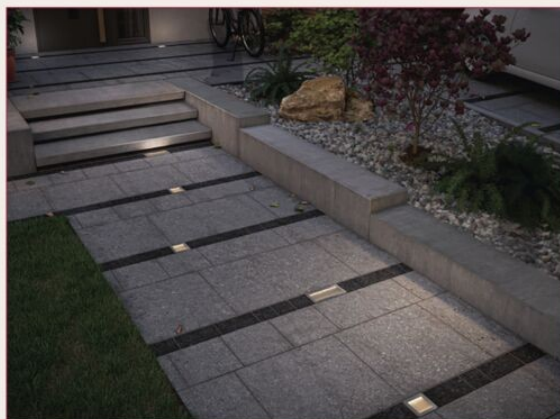

DE Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen
EN Water proof during temporary immersion
FR Étanche à l'immersion temporaire

BE Герметичны ў выпадку часовага пагружэння ў ваду BG Водостойчиво при временно потапяне BS Nepromočivo kod povremenog potapanja CS Vodotěsné při dočasném ponoření DA Midlertidig vandtætthed under vand EL Οβιόβροχο υπό προσωρινή βύθιση ES resistente al agua en caso de inmersión temporánea ET veekindel lühiajalisel sukeldamisel FI vesitiivis tilapäisen veteen upottamisen yhteydessä HR Nepromočivo kod povremenog potapanja HU Vízálló időszakos vízbemertés ellen IS vatnsþétt þótt fari stundum í kaf IT Impermeabile all'immersione temporanea LT Neperalaidi vandeniu trumpai nardant LV blīvis pret īdeni īslaidīgi iegremdējot MK Водостойно при повремено потапяње NL waterdicht bij tijdelijke onderdompeling NO Vanntett ved midlertidig nedsenking i vann PL wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu PTA prova de água no caso de submersão temporária RO Etanș la apă în caz de scufundare temporară RU Герметичный при временном погружении в воду SK Vodotesné pri dočasnom potopení SL Vodotesen pri začasni potopitvi SQ rezistente ndaj ujti gjatë zhytjes së përkohshme në të SR Nepromočivo kod povremenog potapanja SV vattentät vid tillfällig nedsänkning i vatten TR suya kısa bir süre batırıldığında su geçirmez UK Герметичний при тимчасовому зануренні у воду



 
DE Belastbar
EN Resistant
FR Résistant

BE Zeldolny vytrzymlyvacy nagrauzku BG Натоварване BS Opteretivo CS Zatěžitelné DA Belastbar EL Άντοχή ES Resistente ET Koormatav FI Kestää kuormitusta HR Opteretivo HU Terhelhető IS Þolir IT Caricabile LT apkrova LV Noslogojams MK За оптоварување NL Belastbaar NO Belastbarhet PL Obciążalna PT Carga RO Sarcina max. RU Способный выдерживать нагрузку SK Zafatitelné SL Obremenljivost SQ Resistente SR Opteretivo SV Belastbarhet TR Yüklenebilir UK Здатний витримувати навантаження

DE Produktänderungen vorbehalten. EN Product specifications subject to change FR Sous réserve de modifications du produit. BE Мы астаўляем за сабой права праводзіць змяненні прадукта. BG Запазваме си правото на промени на продукта. BS Zadržano pravo na izmjene. CS Právo na změny výrobku vyhrazeno. DA Retten til produktændringer forbeholdt. EL Διαιτησίμω το δικαίωμα τροποποιήσεων του προϊόντος. ES Reservado el derecho a modificar el producto. ET Jätame endale õiguse tootemuudatusteks. FI Oikeus tuotteiden muutoksiin pidätetään. HR Zadržano pravo na izmjene. HU A termék módosításának jogát fenntartjuk. IS Allur réttur áskilinn til breytinga á vörum. IT Ci riserviamo di apportare modifiche ai prodotti. LT Paliekama teisė modifikuoti gaminius. LV tiesības izmainīt produktus MK Задржано е правото за измени на производот. NL Productwijzigingen voorbehouden. NO Med forbehold om produktendring. PL Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian. PT Reservado o direito a alterar o produto. RO Ne rezervm dreptul de a aduce modificări produsului. RU Производитель сохраняет за собой право на модификации изделия. SK Zmeny výrobkov vyhradené. SL Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda. SQ Rezervohen ndryshimet në produkt SR Zadržano pravo na izmene. SV Vi förbehåller oss rätten till produktändringar. TR Üründe değışiklik yapma hakkı saklıdır. UK Виробник залишає за собою права на здійснення модифікацій продукту.



IT Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del
tuo Comune.



4 000870 957448 >