


Kennzeichnung:

FRÄNKISCHE Staro Steck-ES-V __ <VDE> CE

__ $\hat{=}$ 16,20,25,32,40,50,63

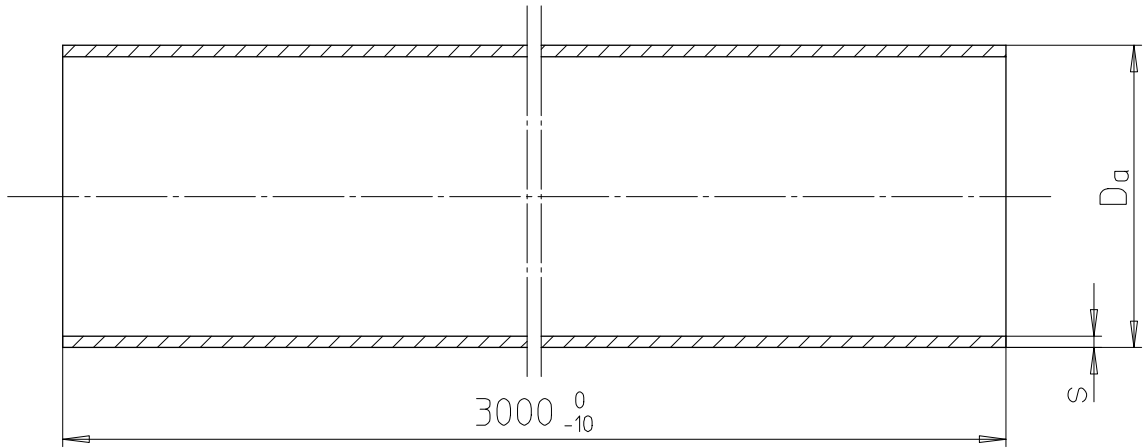

Typ	Art.-Nr.	D _a	S _{min}	
16	205.10.016	16,0 ⁰ _{-0,3}	0,9	
20	205.10.020	20,0 ⁰ _{-0,3}	0,9	
25	205.10.025	25,0 ⁰ _{-0,4}	1,0	
32	205.10.032	32,0 ⁰ _{-0,4}	1,0	
40	205.10.040	40,0 ⁰ _{-0,4}	1,0	
50	205.10.050	50,0 ⁰ _{-0,5}	1,0	
63	205.10.063	63,0 ⁰ _{-0,6}	1,0	
--	-----	mm	mm	

Alle Maße ohne Toleranzangabe haben rein informativen Charakter!

Kunde				Richtlinien DIN 61386-21 DIN 60423 (Gewinde) DIN ISO 1461 (Verzinkung)		Original Maßstab 1:1		Gewicht	
						Werkstoff: DC 01 / DIN EN 10 130 Oberfläche: gewalzt, Innen- u. Außenfläche feuerverzinkt. Farbe: silber			
Bemerkung				Datum		Name		Benennung Werksnorm Staro Steck-ES-V	
				Erstellt 04.04.00		Biener			
				Geprüft 29.11.00		Biener			
3		Norm angep.		13.11.2007		Thein.		Zeichnungsnummer WN-205-10	
2		Werkst.;Oberfl. geä		13.11.2003		Thein.			
1		Neuer Zeichnungs-r.		22.10.2001		Wrzos			
Version		Änderung		Datum		Name		Ursprung:	
								Ersatz für:	
								Ersetzt durch:	

FRÄNKISCHE

Blatt
01
01 Blätter