


ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, rot, 0,5 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.15.0521 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.0521 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990134670 |

roline
Designed for Professionals

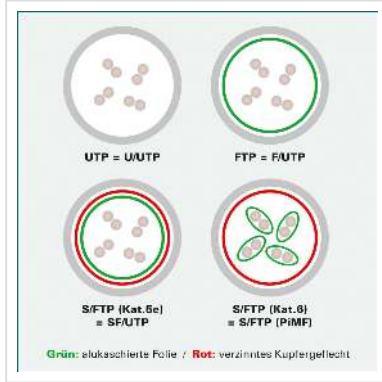

Cat.5e
Class D

U/UTP

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0511 ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP, 25.16.8506 ROLINE Unterputz-Anschlussdose Kat. 5e UTP, 26.11.0349 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e, 21.15.0505 ROLINE Patchkabel Kat. 5e UTP. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Technische Daten

Hersteller ROLINE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | UTP Patchkabel |
| Farbe | rot |
| Länge | 0.5 m |
| Schirmungstyp | UTP |
| Übertragungsqualität | Cat5e / Class D |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Farbe (Tülle) | rot |
| Kabel LSOH | nein |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 20 g |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 130 mm |
| Verpackungstiefe | 130 mm |
| Paketgewicht | 0.02 kg |