


# ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 7,5 m

<b>Artikelnummer</b>	11.04.5894
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.04.5894
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990145768

**roline**  
Designed for Professionals

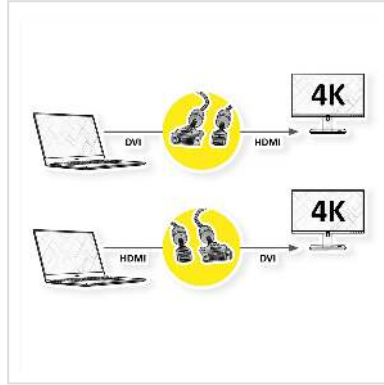

**ROLINE GOLD HDMI zu DVI Kabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!**

- HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte.
- Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte).
- Das robuste Nylongeflecht schützt das Kabel wirkungsvoll und lässt es atemberaubend aussehen.
- Hochwertiges, doppelt abgeschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
- Unterstützt 3D-Video
- HDMI-Ethernet-Kanal
- Audio-Rückkanal zur Weiterleitung von Signalen an den Audio/Video-Empfänger
- Goldenes Steckergehäuse
- Anschlüsse: DVI-D (24+1) nach HDMI

## **ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!**

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei

hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	HDMI-DVI-Kabel
Farbe	schwarz / gold
Länge	7.5 m
Max. Auflösung	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1	DVI - D 24+1 ST
Stecker Seite 2	HDMI ST
Seite 1 Typ des Anschlusses	DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja
Gewicht	705.5 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Paketgewicht	0.7 kg