


# ROLINE LCD-/TV-Rollständer, bis 100 kg, silberfarben

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 17.03.1261    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 17.03.1261    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990158751 |

**roline**  
Designed for Professionals

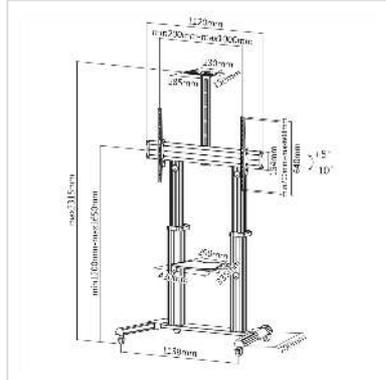

**Der LCD-/TV-Rollständer ist ideal für einfache mobile Nutzung eines großen Monitors (PC oder TV), besonders zum Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!**

- Teleskopisch höhenverstellbarer TV-Wagen
- Optionale Webcam Halterung im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbare TV-Halterung
- Frei neigbares Design zwischen +5° und -10° für den perfekten Sichtwinkel
- Schnellmontageregal sorgt für eine einfache Nachinstallation
- Kabelmanagement hält alles organisiert
- Stabile Unterlage mit Schwerlastrollen
- Unterstützt max. VESA: 1000x600
- Vorgeschlagene Bildschirmgröße: 60"-100"
- Maximale Tragfähigkeit: 100kg

## Technische Daten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hersteller    | ROLINE          |
| Produktgruppe | LCD-Monitorarme |
| Produkttyp    | Rollständer     |
| Farbe         | silberfarben    |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Tragkraft                 | 100 kg                     |
| Anzahl Drehpunkte         | 2                          |
| Verstellmöglichkeit       | Einstellbarer Federspanner |
| Anzahl Monitore           | 1                          |
| VESA 200 x 200 mm         | ja                         |
| VESA 400 x 200 mm         | ja                         |
| VESA 400 x 400 mm         | ja                         |
| VESA 600 x 200 mm         | ja                         |
| VESA 600 x 400 mm         | ja                         |
| Materialgruppe            | Metall                     |
| Technische Besonderheiten | Höhe 1200 bis 1650 mm      |
| Höhe                      | 2315 mm                    |
| Breite                    | 1138 mm                    |
| Tiefe                     | 700 mm                     |
| Gewicht                   | 29173.8 g                  |
| Verpackungshöhe           | 260 mm                     |
| Verpackungsbreite         | 660 mm                     |
| Verpackungstiefe          | 1200 mm                    |
| Paketgewicht              | 33.35 kg                   |