


ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar

Artikelnummer	17.03.1175
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1175
EAN (Einzelstück)	7611990149162

roline
Designed for Professionals

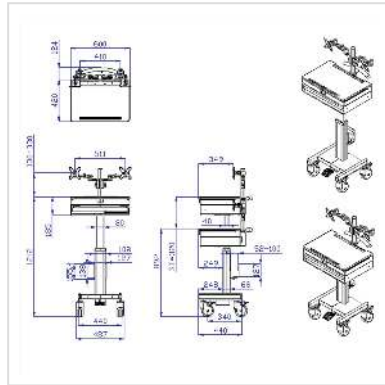

Die mobile höhenverstellbare Arbeitsstation kann hervorragend in verschiedensten Umgebungen, z.B. in Großmärkten, Arztpraxen und Krankenhäusern, Lagerbereichen oder Großraumbüros, genutzt werden.

- Einstellbar auf Arbeit im Sitzen oder Stehen und anpassbar an die Körpergröße des Benutzers
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
- Verschließen Sie den Laptop in einer Schublade, die groß genug ist für Laptops mit bis zu 17"-Bildschirm
- Ausziehbare Tastatur-Ablage mit Mausplatte, die rechts oder links montiert sein kann
- Feststellbare Rollen
- Bis zu zwei LCD-Monitore können montiert werden und optimal eingestellt werden
- Tragkraft Monitorhalterung: max. 6 kg
- Tragkraft PC-Halterung: 20 kg

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	PCs/Workstations

Farbe	weiß
Tragkraft	26 kg
Anzahl Drehpunkte	Monitor: 2; Tastatur/Maus: 1
Verstellmöglichkeit	Einstellbarer Federspanner
Neigbar	ja
Höhenverstellbar	ja
Anzahl Monitore	2
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Höhe	1372 mm
Breite	487 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	41.79 kg
Verpackungshöhe	460 mm
Verpackungsbreite	653 mm
Verpackungstiefe	500 mm
Paketgewicht	48.5 kg