


ROLINE USB 2.0 nach RS232 Adapter für DIN Hutschiene, 4 Port

Artikelnummer	12.02.1003
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	12.02.1003
EAN (Einzelstück)	7611990194834

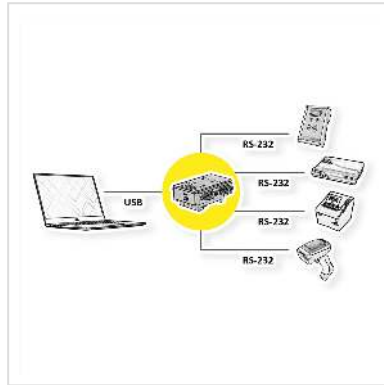

Diese Konverter zur Befestigung an Hutschienen erlauben den Anschluss von vier seriellen Geräten an den USB-Port eines PCs.

Konverter für serielle Geräte an den USB Port des PC

- Kompatibel zu USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- Data Transfer Rate bis 115 Kbit/s
- 15 KV ESD Schutz für alle RS232 Ports
- Anschlüsse: 4x DB9 Stecker, 1x USB Typ A Stecker
- Zum Aufstecken auf DIN Hutschiene
- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP ,Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Stromversorgung über USB (40 mA)

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-Seriell Konverter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Konverter, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Treiber
Anschlüsse Seite 1 (PC)	1x USB Typ A Stecker

Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	4x DB9 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung	seriell - USB
Anwendungsbereich	extern
Abmessungen (HxBxT)	22,5 x 63,5 x 80,5 mm
Technische Besonderheiten	DIN Hutschienenmontage
Höhe	22.5 mm
Breite	63.5 mm
Tiefe	80.5 mm
Gewicht	149.3 g
Verpackungshöhe	45 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Paketgewicht	0.22 kg