


ROLINE USB 2.0 nach RS422/485 Adapter für DIN Hutschiene

Artikelnummer	12.02.1004
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	12.02.1004
EAN (Einzelstück)	7611990194841

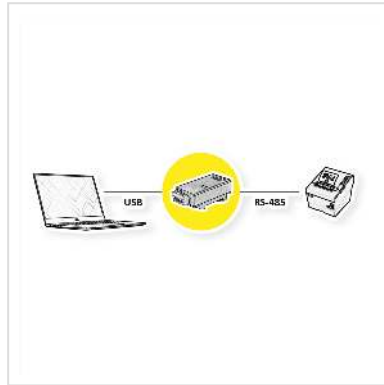

Konverter für RS422 / RS485 Geräte an den USB Port des PC

- Kompatibel zu USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- 15 KV ESD Schutz für alle seriellen Ports
- RS422/485 Signal Überspannungsschutz
- 12 Mbps USB Daten Rate
- max. 32 Geräte anschliessbar
- Anschlüsse: Klemmenblock, 1x USB Typ A Stecker
- Zum Aufstecken auf DIN Hutschiene
- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Stromversorgung über den USB Port des angeschlossenen PC (5VDC, 40mA)

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-Seriell Konverter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Konverter, USB Kabel, Treiber, Manual
Anschlüsse Seite 1 (PC)	1x USB Typ A Stecker

Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	Klemmenblock
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	Terminalblock
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung	RS422/RS485- USB
Anwendungsbereich	extern
Technische Besonderheiten	DIN Hutschienenmontage
Gewicht	123.6 g
Verpackungshöhe	45 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Paketgewicht	0.2 kg