


ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m

Artikelnummer	11.04.5831
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.04.5831
EAN (Einzelstück)	7611990145829

roline
Designed for Professionals

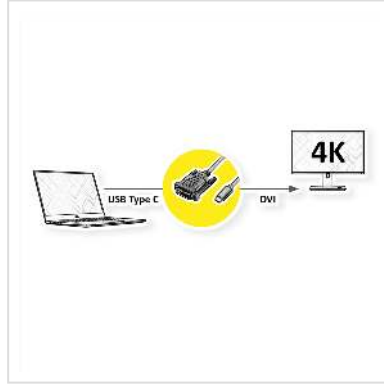

Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes DVi-Display oder einen Projektor mit DVI-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!

- USB 3.1 Typ C zu DVI Adapterkabel für z.B. Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- So können Sie die Anzeige Ihres Displays auf Ihren DVI-fähigen Fernseher oder einen anderen DVI-Monitor spiegeln oder erweitern.
- Unterstützt maximale Auflösungen bis zu 3840x2160 @60Hz
- Anschlüsse: DVI Buchse und Typ C Stecker

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-DVI Adapter
Farbe	schwarz
Länge	2 m
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	DVI Buchse

Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Handverriegelungsschrauben	ja
Gewicht	83.5 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	130 mm
Verpackungstiefe	130 mm
Paketgewicht	0.102 kg