


# ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 2 m

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 11.04.5841    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 11.04.5841    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990145843 |

**roline**  
Designed for Professionals

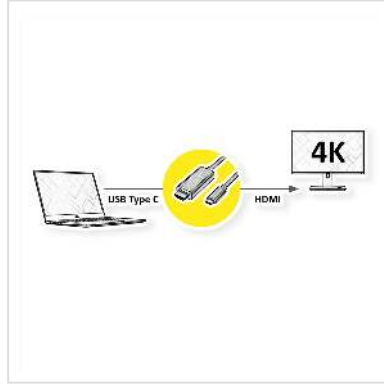

**Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!**

- USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Damit können Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder -Monitor spiegeln oder erweitern
- Anschlüsse: HDMI-Buchse und Typ C Stecker
- Maximale Auflösung: 3840x2160 mit 60Hz

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

## Technische Daten

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Hersteller                      | ROLINE                           |
| Produktgruppe                   | Adapter, Terminatoren, Konverter |
| Produkttyp                      | USB-HDMI Adapter                 |
| Farbe                           | schwarz                          |
| Länge                           | 2 m                              |
| Max. Auflösung                  | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)    |
| Anschlüsse Seite 1 (PC)         | USB Typ C                        |
| Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | HDMI Typ A                       |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Seite 1 Typ des Anschlusses | USB Typ C (USB-C)  |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A         |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Anwendungsbereich           | extern             |
| Gewicht                     | 74.4 g             |
| Verpackungshöhe             | 10 mm              |
| Verpackungsbreite           | 220 mm             |
| Verpackungstiefe            | 280 mm             |
| Paketgewicht                | 0.02 kg            |