


# ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m

Artikelnummer	14.01.3492
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	14.01.3492
EAN (Einzelstück)	7611990151509

**roline**  
Designed for Professionals

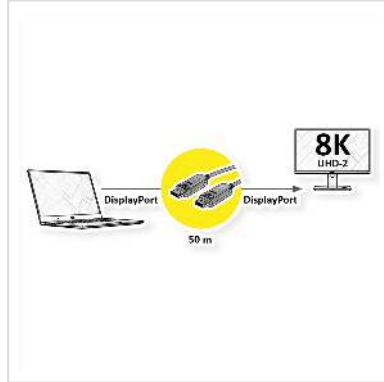

**8K** **HDR**

**Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 50m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich durch den geringen Durchmesser besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden.**

- Hardware-Lösung, keine Software notwendig
- In den Steckern sind LWL-Transceiver eingebaut
- Keine externe Spannungsversorgung nötig; im Kabel befindet sich eine Kupferfaser zur Stromversorgung
- Geringe Stecker- und Kabelabmessungen; das Kabel hat durch die Glasfasern einen geringeren Durchmesser als vergleichbare Kabel aus reinem Kupfer
- Das praktische Steckerdesign verhindert ein Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
- Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Audio-/Videokabel
Produkttyp	DisplayPort-Verlängerung

Farbe	schwarz
Länge	50 m
Übertragungsqualität	DisplayPort v1.4
Max. Auflösung	7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Seite 1 Typ des Anschlusses	DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Gewicht	406.7 g
Verpackungshöhe	230 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	1.6 kg