


ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister

Artikelnummer	12.88.3176
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	12.88.3176
EAN (Einzelstück)	7611990141364

roline[®]
Designed for Professionals

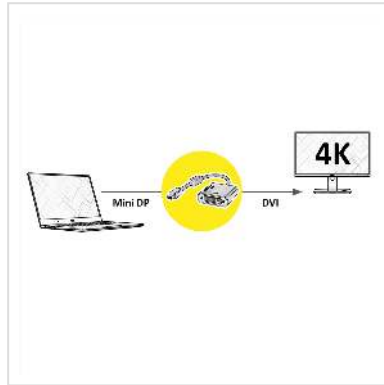

2160p

4K

Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Ausgang ein DVI-Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist dieser Mini DisplayPort-DVI-Adapter in ROLINE GOLD Qualität.

- Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse zum Anschluss eines DVI ST-ST Kabels an eine Mini DisplayPort - Buchse der Grafikkarte
- DisplayPort Version 1.2 erlaubt höhere Auflösungen und Bildwiederholraten sowie größere Farbtiefen.
- Hinweis: Der Mini DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Mit attraktiver Blister-Verpackung für Retailer oder Wiederverkäufer.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Mini DisplayPort-DVI Adapter
Farbe	schwarz / gold
Länge	0.1 m
Max. Auflösung	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv	aktiv
Anwendungsbereich	extern
Gewicht	42.9 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	130 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.073 kg